


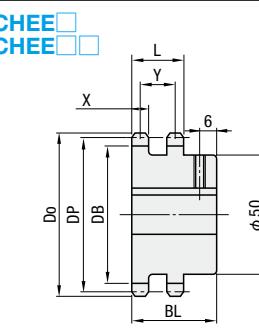

SPROCKETS FOR BLOCK CHAINS / CORNER DISK

ブロックチェーン用スプロケット/コーナーディスク

■特長:2列のブロックチェーンとカーブチェーン用のスプロケットです。リターン搬送の際に使用します。

(新JISキー+タップ)
●歯先とキー溝のズレは±0.5mm

軸穴径 d	キー溝 b ₂ ×t ₂	セットスクリュー M
20	6×2.8	6
25	8×3.3	8
30	8×3.3	8

Type	■材質	■表面処理
CHEES	S45C	ユニクロメッキ
CHEESS	SUS304	—
CHEER	S45C	ユニクロメッキ
CHEERS	SUS304	—

●セットスクリュー

RoHS

型式 Type	歯数 d _{H7}	D _o	D _p	歯底距離 D _B	L	BL	X	Y	参考質量 (kg)	適用 チェーン	¥基準単価		
											スチール スチール	ステンレス ステンレス	
スチール CHEES	20	16	68	57.15	21.4	35	7	14.4	0.6	CHEER 40W CHEA 40W CHEF 40W (P1579~1580) CHEE 40W (P1584)	2,100	4,500	
	25										—	—	
	30										—	—	
スチール CHEER	20	16	95	85.61	73.7	37	57.3	7	30	1.3	CHEC 60 CHECA 60 CHEAC 60 CHEFR 60 (P1581~1582)	3,250	8,250
	25										—	—	
	30										—	—	

型式
CHEES20

■数量スライド価格 (P1円未満切り捨て) P.127

数量区分	標準対応 小口	個別対応 大口
数量	1~9	10~14
値引率	5%	10%
出荷日	通常	お見積り

●表示数量超えはWOSにてご確認ください。


■特長:カーブチェーンのコーナーで使用する商品です。

■コーナーディスク



CDTR

スプロケットSP60B SSP60B

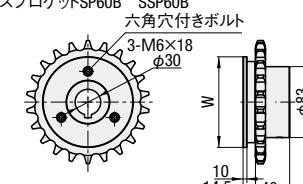


Type	■材質 本体
CDTR	ポリアセタール

■付属品

スプロケット セット	スプロケット	六角穴付ボルト	
■材質	■表面処理	■材質	■表面処理
SET1	S45C相当	—	—
SET3	(衛先高周波焼入)	四三酸化 鉄皮膜	SCM435
SET2	SUS304相当	—	三価 クロメート
SET4	SUS304相当	—	SUS304相当

スプロケットDRCBW60 DRCBW60 (SUS製)

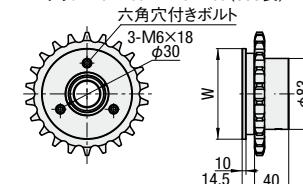

●カーブチェーン(P1581~1582)とセットでご利用ください

型式 Type	R	スプロケット タイプ	コーナーディスク	スプロケット		¥基本単価	
				W	品番		
CDTR	67	106.1	SET1 SET2 SET3 SET4	SP60B22-N-30	P1596	5,990	
				SSP60B22-N-30	P1600	11,200	
				DRCBW60-22	P1603	8,100	
	91		SET1 SET2 SET3 SET4	DRCBW60-30 (SUS製)	P1596	14,980	
CDTR			CDTR	SP60B30-N-35	P1596	7,700	
				SSP60B30-N-35	P1600	16,980	
				DRCBW60-30	P1603	9,900	
				DRCBW60-30 (SUS製)	P1603	18,500	

型式
CDTR - 67 - SET1

■数量スライド価格 (P1円未満切り捨て) P.127

数量区分	標準対応 小口	個別対応 大口
数量	1~4	5~10
値引率	5%	10%
出荷日	通常	お見積り


●表示数量超えはWOSにてご確認ください。

ご希望によりPM6:00迄、当日出荷受付致します。

SPROCKETS FOR BLOCK CHAINS / CORNER DISK

ブロックチェーン用スプロケット/コーナーディスク

■特長:2列のブロックチェーンとカーブチェーン用のスプロケットです。リターン搬送の際に使用します。

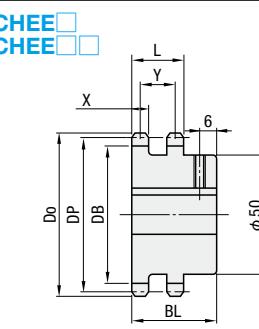(新JISキー+タップ)
●歯先とキー溝のズレは±0.5mm

軸穴径 d	キー溝 b ₂ ×t ₂	セットスクリュー M
20	6×2.8	6
25	8×3.3	8
30	8×3.3	8

●セットスクリュー

RoHS

型式 Type	歯数 d _{H7}	D _o	D _p	歯底距離 D _B	L	BL	X	Y	参考質量 (kg)	適用 チェーン	¥基準単価		
											スチール スチール	ステンレス ステンレス	
スチール CHEES	20	16	68	57.15	21.4	35	7	14.4	0.6	CHEER 40W CHEA 40W CHEF 40W (P1579~1580) CHEE 40W (P1584)	2,100	4,500	
	25										—	—	
	30										—	—	
スチール CHEER	20	16	95	85.61	73.7	37	57.3	7	30	1.3	CHEC 60 CHECA 60 CHEAC 60 CHEFR 60 (P1581~1582)	3,250	8,250
	25										—	—	
	30										—	—	

型式
CHEES20

■数量スライド価格 (P1円未満切り捨て) P.127