


■特長：プラチェーンの帰り側で使用するローラです。


■リターンローラ

型式	材質	
	本体	ガイドフランジ
RRN	ポリアミド	—
RRNGF	ポリアミド	ポリアミド

■RRN
(標準)

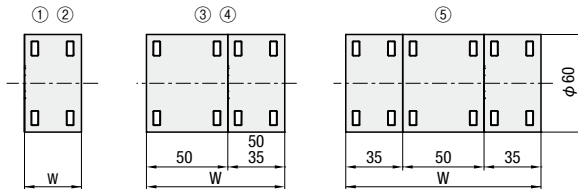

■RRNGF
(フランジ付)

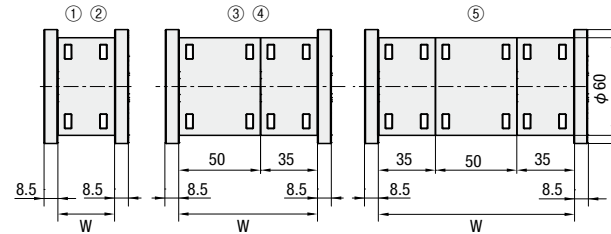


型式	W	図面 番号	¥基準単価	
			RRN	RRNGF
RRN (標準) RRNGF (フランジ付)	35	①	550	900
	50	②	580	930
	85	③	600	950
	100	④	840	1,220
	120	⑤	920	1,370

Order 注文例	型式	—	W
	RRN	—	120
	RRNGF	—	85

Delivery 出荷日	在庫品	翌日出荷	P.127
			☎ご希望によりPM6:00迄、当日出荷受付致します。


Price 価格	数量スライド価格 (☎1円未満切り捨て) P.127
	数量区分 標準対応 個別対応
	数量 1~20 21~
	出荷日 通常 お見積り
	☎表示数量超えはWOSにてご確認ください。

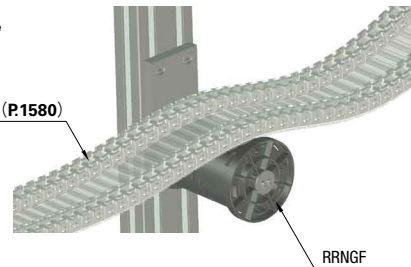


■特長：プラチェーンの下に敷くレールです。長穴で樹脂の伸びを考慮した機構になっています。

■プラチェーン用レール

EPFCH (本体)

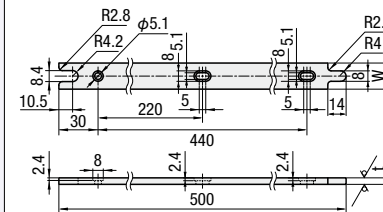

EPFCE (Eプレート)

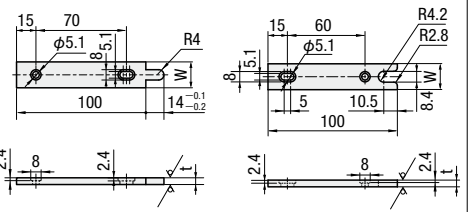

■長穴用スペーサ・ボルト

品名	スペーサ	ボルト
型式	TASC4-0.5-3	CBSTS4-8
カタログページ	P.154	P.221

☎EPFCE (Eプレート) は凹・凸形プレート1セットとなります。

型式	材質
EPFCH EPFCE	超高分子量ポリエチレン

型式	W	t	¥基準単価	
			EPFCH	EPFCE
本体 EPFCH Eプレート EPFCE	20	5	550	680

Order 注文例	型式	—	W	—	t
	EPFCH	—	20	—	5

Delivery 出荷日	3	日目出荷
-----------------	---	------



Price 価格	数量スライド価格 (☎1円未満切り捨て) P.127
	数量区分 標準対応 個別対応
	数量 1~9 10~15 16~20 21~
	値引率 基準単価 5% 10%
	出荷日 通常 お見積り
	☎表示数量超えはWOSにてご確認ください。

Alterations	本体全長変更
Spec.	本体を全長指定寸法に変更します。 指定方法 PC235 指定1mm単位 適用条件 100≤PC≤499 ☎ 100≤PC≤249 穴2つ ☎ 250≤PC≤499 穴3つ
Code	PC
¥/1Code	300


■特長：コンベヤ間をつなぐローラです。組み合わせにより、つなぐ距離を調整出来ます。

■コネクトローラ

CCRL

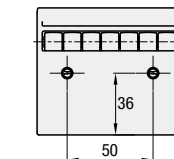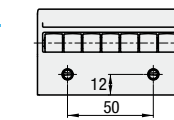

Type	材質		
CCRL	本体	ローラ	ボルト
	ポリアセタール	ポリアセタール	SUS304

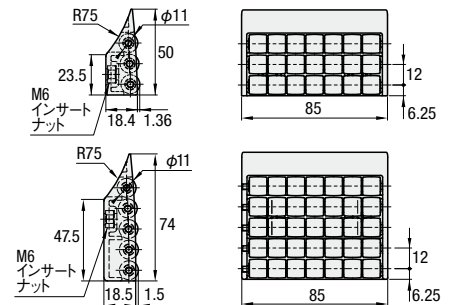

型式	ローラ列	¥基準単価
CCRL	3	2,500
	5	4,300

Order 注文例	型式	—	ローラ列
	CCRL	—	3

Delivery 出荷日	在庫品	翌日出荷	P.127
-----------------	-----	------	-------

Price 価格	数量スライド価格 (☎1円未満切り捨て) P.127
	数量区分 標準対応 個別対応
	数量 1~10 11~30 31~50 51~
	値引率 基準単価 5% 10%
	出荷日 通常 お見積り
	☎表示数量超えはWOSにてご確認ください。

