

■特長：多様なワーク形状に対応するピン型のラフガイドです。取り付け部と先端形状を選択できます。

■先端形状選択タイプ



RoHS

取り付け部	Type	テーバー	材質	S表面処理
内ねじ	RGPT RGPS	RGPR RGPRS	S45C相当 SUS304	無電解ニッケルメッキ —
おねじ	RGPN RGPNs	RGPRN RGPRNs	S45C相当 SUS304	無電解ニッケルメッキ —

参考：tan15°≒0.267 tan45°=1 tan30°≒0.577 tan60°≒1.732

●球面タイプ
内ねじ
M1
M×2
3±0.5
L_{0-0.2}
D_{0-0.3}
SR D/2

●テーバータイプ
内ねじ
M1
M×2
3±0.5
L_{0-0.2}
D_{0-0.3}
15°

●テーパタイプ
内ねじ
M1
M×2
3±0.5
L_{0-0.2}
D_{0-0.3}
A°

●球面タイプ
おねじ
M2
R0.5
M×1.5
3±0.5
L_{0-0.2}
D_{0-0.3}
SR D/2

●テーバータイプ
おねじ
M2
R0.5
M×1.5
3±0.5
L_{0-0.2}
D_{0-0.3}
15°

●テーパタイプ
おねじ
M2
R0.5
M×1.5
3±0.5
L_{0-0.2}
D_{0-0.3}
A°

＊D=6のとき、φ2.0
D=20,25のとき、φ5.0

■球面タイプ

型式	Type	D	L 指定1mm単位	M1 (並目)	M2 (並目)
内ねじ	RGPT RGPS	6 8 10 12	15~100 20~100 20~100 21~100	3 4 5 6	— — 5 6
おねじ	RGPN RGPNs	15 20 25	26~100 28~100 31~100	8 6 10	—

■テーバータイプ

型式	Type	D	L 指定1mm単位	M1 (並目)	M2 (並目)	R
内ねじ	RGPR RGPRS	6 8 10 12	20~100 24~100 26~100 32~100	3 4 5 6	— — 5 6	1 1.5 2
おねじ	RGPRN RGPRNs	15 20 25	40~100 47~100 57~100	8 6 10	— — 3	—

■テーパタイプ

型式	Type	D	L 指定1mm単位	E 指定0.5mm単位	A 指定1°単位	M1 (並目)	M2 (並目)
内ねじ	RGPT RGPTS	6 8 10 12	20~100	内ねじの場合 5.0≦E E≦L-M1×3	1~45	3 4 5 6	— — 5 6
おねじ	RGPTN RGPTNs	15 20 25	—	おねじの場合 5.0≦E E≦L-7	—	— — 8 10	—

●おねじタイプはD寸法が10以上のみにあります。

●L-M×2≧(D×1.85)-(R×2.75)-1

●おねじタイプはD寸法が10以上のみにあります。

●D-2EtanA≧1.0(先端径φ1.0以上)

●おねじタイプはD寸法が10以上のみにあります。

Order 注文例
型式 - L - E - A
RGPT10 - 40
RGPTNS12 - 40 - E10 - A5

Delivery 出荷日
3 日日出荷

Price 価格
数量区分 標準対応 個別対応
小口 大口

●数量スライド価格 (●1円未満切り捨て) P.127

数量区分	標準対応	個別対応
数量	1~29 30~34 35~39 40~50 51~	小口 大口
値引率	基準単価 5% 10% 18%	お見積り
出荷日	通常	お見積り

●表示数量超えはWOSにてご確認ください。

D	¥基準単価																							
	球面タイプ								テーバータイプ								テーパタイプ							
	L15～59				L60～100				L20～59				L60～100				L20～59				L60～100			
	RGPR	RGPS	RGPN	RGPNs	RGPR	RGPS	RGPN	RGPNs	RGPR	RGPS	RGPN	RGPNs	RGPR	RGPS	RGPN	RGPNs	RGPR	RGPS	RGPN	RGPNs	RGPR	RGPS	RGPN	RGPNs
6	660	840	—	—	800	1,010	—	—	730	930	—	—	880	1,110	—	—	710	900	—	—	850	1,080	—	—
8	750	950	—	—	900	1,140	—	—	830	1,040	—	—	990	1,250	—	—	800	1,010	—	—	970	1,220	—	—
10	850	1,060	850	1,060	1,020	1,270	1,020	1,270	930	1,160	930	1,160	1,120	1,400	1,120	1,400	910	1,130	910	1,130	1,090	1,360	1,090	1,360
12	1,020	1,260	1,020	1,260	1,230	1,510	1,230	1,510	1,120	1,380	1,120	1,380	1,350	1,660	1,350	1,660	1,090	1,350	1,090	1,350	1,130	1,620	1,130	1,620
15	1,380	1,480	1,380	1,480	1,650	1,780	1,650	1,780	1,510	1,630	1,510	1,630	1,820	1,950	1,820	1,950	1,470	1,580	1,470	1,580	1,770	1,900	1,770	1,900
20	1,400	1,540	1,400	1,540	1,820	2,000	1,820	2,000	1,530	1,690	1,530	1,690	2,000	2,200	2,000	2,200	1,490	1,640	1,490	1,640	1,940	2,140	1,940	2,140
25	1,590	1,940	1,590	1,940	2,140	2,620	2,140	2,620	1,740	2,130	1,740	2,130	2,360	2,880	2,360	2,880	1,700	2,070	1,700	2,070	2,290	2,800	2,290	2,800

■偏芯タイプ



RoHS

Type	材質	S表面処理
RGPEZ	S45C相当	無電解ニッケルメッキ
RGPEZS	SUS304	—
RGPEZMC	MCナイロン	—

●D6はザグリがありません。キリ穴のみにあります。

●*MCナイロンはD寸公差が $^{+0.3}_{-0.1}$ になります。

型式	Type	D	L 指定10mm単位	d1	d2	C	h	適用 ボルト	備考 x	¥基準単価
RGPEZ	RGPEZ	6	10~30	3.5	—	0.2	—	M3	0.5	830
RGPEZS	RGPEZS	12	20~40	4.5	8	0.2	5	M4	1	1,070
RGPEZMC	RGPEZMC	15	20~50	4.5	8	0.2	5	M4	2	1,210
RGPEZ	RGPEZ	20	30~70	5.5	9.5	1	6	M5	2	1,550
RGPEZS	RGPEZS	25	30~120	6.6	11	1	7	M6	2	1,650
RGPEZMC	RGPEZMC	30	30~140	9	14	1	9	M8	2	1,750

Order 注文例
型式 - L
RGPEZ25 - 80

Delivery 出荷日
3 日日出荷

Price 価格
数量区分 標準対応 個別対応
小口 大口

ザグリ穴位置が偏芯しているため、ガイド位置の微調整が可能です。鋳物など仕上がりの寸法精度がでないワークのガイドに適します。

●数量スライド価格 (●1円未満切り捨て) P.127

数量区分	標準対応	個別対応
数量	1~29 30~34 35~39 40~50 51~	小口 大口
値引率	基準単価 5% 10% 18%	お見積り
出荷日	通常	お見積り

●表示数量超えはWOSにてご確認ください。

■特長：ワークを治具に導入する際のガイドにご使用いただけます。溶接治具用ラフガイドはP.1799


■スタンダードタイプ



RoHS

型式	材質	S表面処理
RGH	SPCC	—
RGHN	—	無電解ニッケルメッキ
RGHS	SUS304	—

●板厚4.5の場合、材質はSPHCとなります。

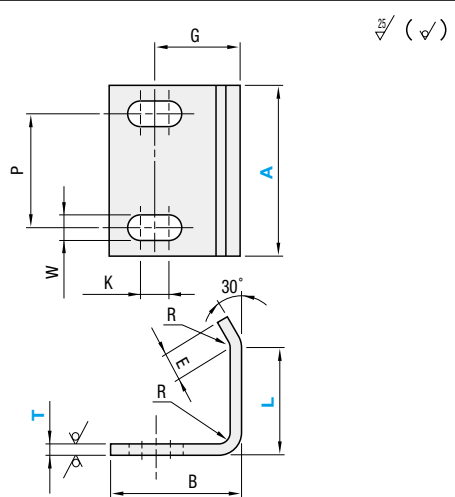

型式	T選択		A選択	L 指定5mm単位	B	E	P	K	W	G	Rmax	¥基準単価		
	SPCC	SUS304										RGH	RGHN	RGHS
RGH RGHN RGHS	1.6	1.5	20 30	15～50	23	6	12	10	3.5	13.8	1.5	940	1,120	1,070
	2.3	2.0	30 40	20～60	26	10	20	10	4.5	16.3	2	990	1,180	1,150
	3.2	3.0	35 40	30～80	32	15	20	10	6.5	21.3	3	1,200	1,420	1,630
	4.5	4.0	35 40 50	40～100	35	20	20	10	6.5	23.3	4	1,550	1,790	2,180


■スリムタイプ



RoHS

型式	材質	S表面処理
RGN	SPCC	—
RGNN	—	無電解ニッケルメッキ
RGNS	SUS304	—

●板厚4.5の場合、材質はSPHCとなります。

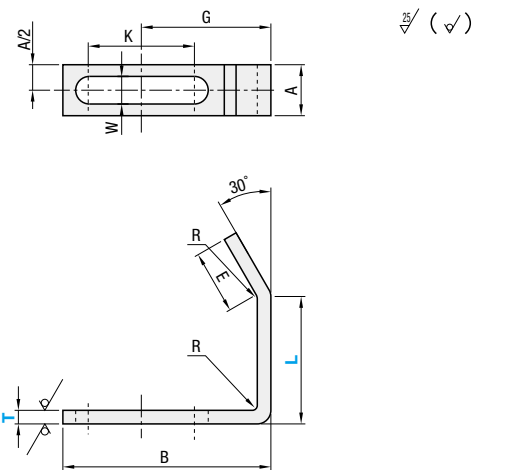

型式	T選択		L 指定5mm単位	A	B	E	K	W	G	Rmax	¥基準単価		
	SPCC	SUS304									RGN	RGNN	RGNS
RGN RGNN RGNS	2.3	2.0	10〜50	10	40	10	24	4.5	23	2	990	1,180	1,150
	3.2	3.0	20〜70	12	52	15	30	6.5	31	3	1,200	1,420	1,630
	4.5	4.0	20〜70	12	55	20	30	6.5	34	4	1,550	1,790	2,180

Order 注文例
型式 - T - A - L
RGH - 1.6 - 20 - 15

Delivery 出荷日
5 日日出荷

Price 価格
数量区分 標準対応 個別対応
小口 大口

●数量スライド価格 (●1円未満切り捨て) P.127

数量区分	標準対応	個別対応
数量	1~19 20~24 25~29 30~50 51~	小口 大口
値引率	基準単価 5% 10% 18%	お見積り
出荷日	通常	お見積り

●表示数量超えはWOSにてご確認ください。