

V溝キヤッチャー

—フラットボトム型—


CADデータフォルダ名: 23_Locating_& Guide_Components

■特長: 70度タイプは90度タイプに比べ接触面が大きくなる為、回転する器具などズレを気にする場面に適しています。

<p>材質 S45C相当 硬度 42~45HRC</p> <p>RoHS</p>					
Type	ノーマルタイプ CVTA・CVTA12C CVTA16C・CVTAS CVTACS	タップ穴付タイプ CVTAT CVTAST	上部プレートホルドタイプ CVTAB CVTABS	V溝70度タイプ CVTAK	ロングタイプ CVTAL
組付寸法					
上部					
下部					

型式	Type	T	L	L1	L2	A	H	d	R	M (並目)	¥基準単価	¥スライド単価
											1~19セット	20~
ノーマルタイプ	CVTA	—	35	22	23	25	14	9	4	—	2,340	2,110
	CVTA12C	—	20	12	13	12	8	4.5	2	—	—	—
	CVTA16C	—	25	16	16	16	8	4.5	2	—	—	—
	CVTAS	—	19	19	25	11	7	4	2	—	—	—
	CVTACS	—	25	16	17	20	11	7	4	2	2,450	2,210
タップ穴付タイプ	CVTAT	—	35	22	23	25	14	9	4	M8	2,550	2,300
	CVTAST	—	25	16	19	25	11	7	4	M6	2,550	2,300
上部プレートホルドタイプ	CVTAB	12	35	20	26	20	9.5	5.5	2	—	2,550	2,300
	CVTAB	16	35	22	28	25	14	9	4	—	2,660	2,390
	CVTAB	19	35	22	28	25	14	9	4	—	2,660	2,390
V溝70度タイプ	CVTAK	—	35	25	25	25	14	9	2	—	2,340	2,110
	CVTAL	—	35	25	23	25	14	9	4	—	2,710	2,440

Example 使用例 CVTA12Cはプレート幅にあわせたコンパクトなキヤッチャーです。

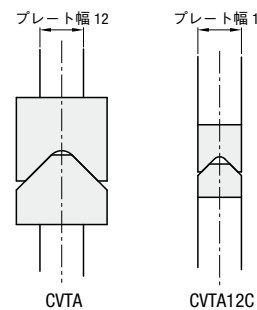

Order 注文例 型式 CVTA CVTAB12

Price 価格

数量区分	数量スライド価格 (※1円未満切り捨て) P.127	
	標準対応	個別対応
数量	1~19	20~50
出荷日	通常	お見積り

※表示数量を超えはWOSにてご確認ください。

Delivery 出荷日 在庫品 翌日出荷 〻 P.127 〻ご希望によりPM6:00迄、当日出荷受付致します。

V溝キヤッチャー

—プレートホルド型—


CADデータフォルダ名: 23_Locating_& Guide_Components

■特長: 上下部プレートホルドを利用し、薄いフラットバーへの取り付けも容易です。

<p>材質 S45C相当 硬度 42~45HRC</p> <p>RoHS</p>				
Type	ノーマルタイプ CVTB CVTBS	タップ穴付タイプ CVTBST	ロングタイプ CVTBL	
組付寸法				
上部				
下部				

型式	Type	T	L	L1	L2	A	H	d	R	M (並目)	¥基準単価	¥スライド単価
											1~19セット	20~
ノーマルタイプ	CVTB	12	35	25	26	20	9.5	5.5	2	—	2,550	2,300
	CVTB	16	35	27	28	25	14	9	4	—	2,660	2,390
	CVTB	19	35	27	28	25	14	9	4	—	2,660	2,390
	CVTBS	12	25	19	22	20	9.5	5.5	2	—	2,550	2,300
	CVTBS	16	25	21	24	25	11	7	4	—	2,660	2,390
タップ穴付タイプ	CVTBST	16	25	21	24	25	11	7	4	M6	2,710	2,440
	CVTBST	12	25	25	26	20	9.5	5.5	2	—	2,930	2,640
ロングタイプ	CVTBL	16	35	25	26	20	9.5	5.5	2	—	3,090	2,780
	CVTBL	19	35	27	28	25	14	9	4	—	3,090	2,780

Example 使用例 シリンダ

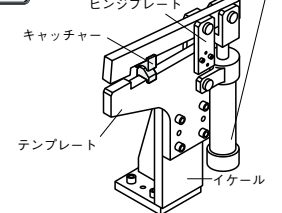

Order 注文例 型式 CVTB16

Price 価格

数量区分	数量スライド価格 (※1円未満切り捨て) P.127	
	標準対応	個別対応
数量	1~19	20~50
出荷日	通常	お見積り

※表示数量を超えはWOSにてご確認ください。

Delivery 出荷日 在庫品 翌日出荷 〻 P.127 〻ご希望によりPM6:00迄、当日出荷受付致します。