

INDEXING PLUNGERS -STANDARD TYPE-

インデックスプランジャー
-スタンダードタイプ-

◎ CADデータフォルダ名: 24_Plungers

■特長: 先端形状を変更することで用途に応じた使い分けが可能となります。

■スタンダードタイプ




RoHS


ねじ	リターンタイプ		レストポジションタイプ		ノブ	本体		ピン		スプリング		(ロックナット)		
	球面	テーパ	球面	テーパ		M材質	S表面処理	M材質	H硬度	S表面処理	M材質	S表面処理	M材質	S表面処理
PXAN	PXAT	PXAF	PXYAN	PXYAT	PXYAF	A2017	SUM22	四三酸化鉄皮膜	S45C	50~60HRC	四三酸化鉄皮膜	—	—	—
PXKN	PXKT	PXKF	PXYKN	PXYKT	PXYKF	SUS303	—	SUS440C	45HRC~	—	SUS631J1	—	SS400	三価クロメート
SXPAN	SXPAT	SXPB	SXYAN	SXYAT	SXYAF	—	—	—	—	—	—	—	SS400	四三酸化鉄皮膜
SXPKN	SXPKT	SXPB	SXYKN	SXYKT	SXYKF	SUS303	—	SUS440C	45HRC~	—	SUS303	—	—	—

※M5・6・8Lは、ピン硬度40~45HRCとなります。

リターンタイプ

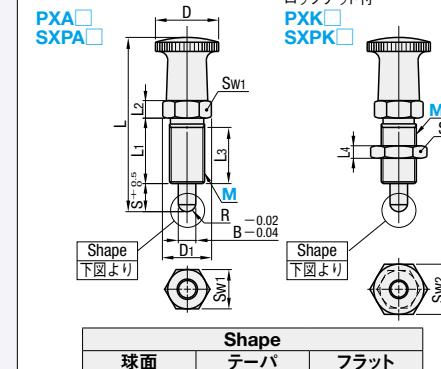

レストポジションタイプ

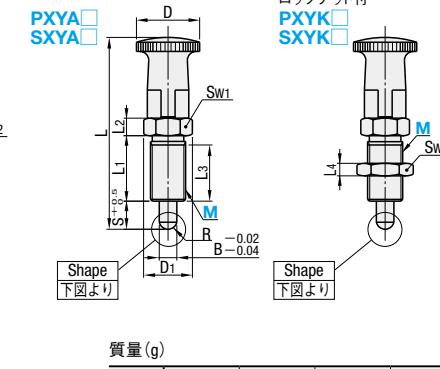

質量(g)

M

PXAN
SXPANPXK
SXPBPXYA
SXYAPXYK
SXYK

5

4.5

5.5

5

6

6.7

8.7

8

10

12

20

27

23

30

10

32

42

38

48

16

70

90

79

99

球面 テーパ フラット

SR

C0.1

/6.3

Shape

下図より

Shape