



最類似
最大部品
15% OFF
比

新価格




類似品比較ポイント | 移動精度 真直度 50μm

■特長：送りの早いラック&ピニオン式ステージで、既存品よりも低精度で低価格なステージです。

■Z軸 長方形



X軸 P1967
XY軸 P2002
RoHS

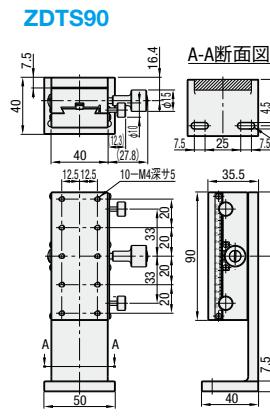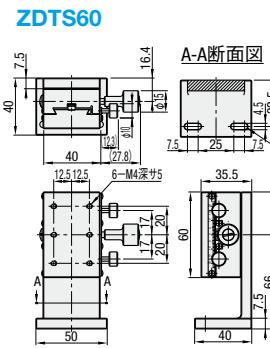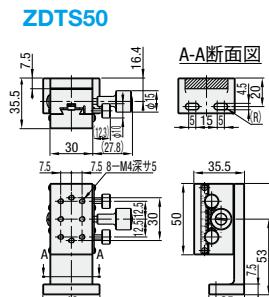

■Z軸ステージ

型式 Type	A	ステージ面(mm) Stage Face (mm)	移動量(mm) Travel (mm)	ハンドル1回転移動量(mm) Handle 1 Rev. Travel (mm)	耐荷重(N) Load Capacity (N)	移動精度 Travel Accuracy		自重(kg) Weight (kg)	¥基準単価 Standard Price (¥)
						真直度 Straightness	¥基準単価 Standard Price (¥)		
ZDTS	50	30×50	±16	16.7	14.7	50μm	0.26	13,090	
	60	40×60	±21		19.6		0.38	14,080	
	90	40×90	±35				0.51	15,840	

①最小読み取り(バーニア目盛) : 0.1mm/目盛

②ハンドルカバーHDCVR15(別売) : φ15のハンドルに取り付けるだけでハンドル径を大きくすることができます。P2068

Order
注文例
型式
ZDT50

Delivery
出荷日
在庫品
翌日出荷 P127

Price
価格
ご希望によりPM6:00迄、当日出荷受付致します。




数量スライド価格
(①円未満切り捨て) P127
標準対応 小口
個別対応 大口
数量区分
数量
1~2 3~4 5~10 11~
値引率
基準単価 5% 10% お見積り
出荷日
通常

■特長：送りの早いラック&ピニオン式ステージの薄型タイプです。下面プレートを除く、ステージ部の厚みは20mmと薄くなります。

■Z軸 薄型



X軸 P1967
XY軸 P2002
RoHS

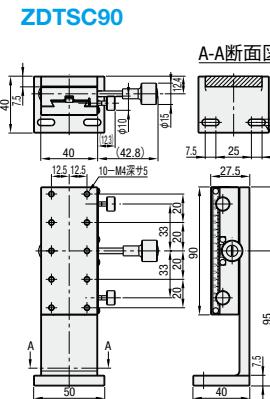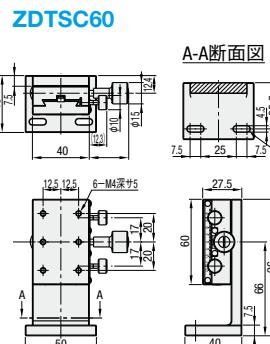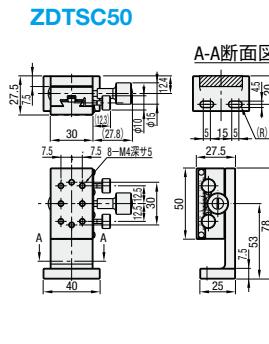

■Z軸ステージ

型式 Type	A	ステージ面(mm) Stage Face (mm)	移動量(mm) Travel (mm)	ハンドル1回転移動量(mm) Handle 1 Rev. Travel (mm)	耐荷重(N) Load Capacity (N)	移動精度 Travel Accuracy		自重(kg) Weight (kg)	¥基準単価 Standard Price (¥)
						真直度 Straightness	¥基準単価 Standard Price (¥)		
ZDTSC	50	50×30	±15	16.7	9.8	50μm	0.23	15,400	
	60	60×40	±20		14.7		0.33	16,940	
	90	90×40	±35				0.43	19,250	

①最小読み取り(バーニア目盛) : 0.1mm/目盛

②ハンドルカバーHDCVR15(別売) : アリ溝式のφ15のハンドルに取り付けるだけで、ハンドル径を大きくすることができます。P2068

Order
注文例
型式
ZDTSC60

Delivery
出荷日
在庫品
翌日出荷 P127

Price
価格
ご希望によりPM6:00迄、当日出荷受付致します。

数量スライド価格
(①円未満切り捨て) P127
標準対応 小口
個別対応 大口
数量区分
数量
1~2 3~4 5~10 11~
値引率
基準単価 5% 10% お見積り
出荷日
通常




■特長: 1回転あたりの移動量18mmの長方形のアリ溝Z軸ステージです。正方形ZFG(P2021)に比べ側面幅が薄いサイズをご用意しています。

■Z軸 長方形




X軸 P1968
XY軸 P2003
RoHS

  
ZWG40

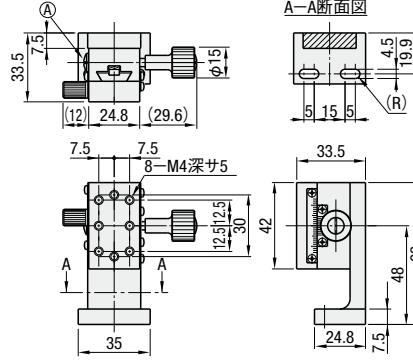Example
使用例XWG60(P2003)と
ZWG60の組合せXYWG60(P2003)と
ZWG60の組合せXYWG60(P2003)と
ZWG90の組合せ


ZWG60

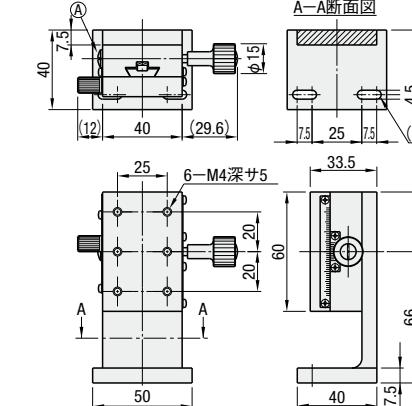

ZWG90

 

ZWG140

 

ZWG140の高さ寸法は()寸法
になります。
マイナスドライバーで、Ⓐ(予圧
調整ねじ)を右方向に締めつけ
ればしっかりと動きが得られ、
左方向へ緩めれば素早く滑らか
な動きが得られます。

M材 質 アルミ合金
S表面処理 黒アルマイト
A付属品 CBST4-12(2本)

■標準ステージ類似品: ZDTS(P2017)

型式 Type	No.	ステージ面(mm) Stage Face (mm)	移動量(mm) Travel (mm)	ハンドル1回転 移動量(mm) Handle 1 Rev. Travel (mm)	移動精度(μm) Travel Accuracy		耐荷重(N) Load Capacity (N)	自重(kg) Weight (kg)	¥基準単価 Standard Price (¥)
					真直度 Straightness	¥基準単価 Standard Price (¥)			
ZWG	40	24.8×42	±12	18	20	14.7	0.17	15,300	
	60	40×60	±21		30	19.6	0.33	16,450	
	90	40×90	±35				0.45	18,550	
	140	40×140	±60				0.68	24,750	

①最小読み取り(バーニア目盛) : 0.1mm/目盛

②ハンドルカバーHDCVR15(別売) : アリ溝式のφ15のハンドルに取り付けるだけで、ハンドル径を大きくすることができます。P2068

Order
注文例
型式
ZWG60

Alteration
追加工
型式
ZWG60
- (R)
Delivery
出荷日
在庫品
翌日出荷 P127
5 日目発送

Delivery
出荷日
在庫品
翌日出荷 P127

②ご希望によりPM6:00迄、当日出荷受付致します。

数量スライド価格 (①円未満切り捨て) P127
標準対応 小口
個別対応 大口
数量区分
数量
1~2 3~4 5~10 11~
値引率
基準単価 10% 15% 20% お見積り
出荷日
通常

②表示数量超えはWOSにてご確認ください。

Spec.
Code
R
¥1Code
無料