

類似品比較ポイント | 移動精度 真直度 50μm

類似部品ページ P2026

CADデータフォルダ名 : 28_Stages

CADデータフォルダ名 : 28_Stages

■特長：リード0.5mmで細かく送れる送り式ステージのZ軸タイプです。



■Z軸



□X軸 P.1960
□XY軸 P.2001


RoHS

クランプ位置変更
ZFES□-R
(勝手違い)

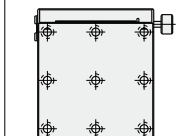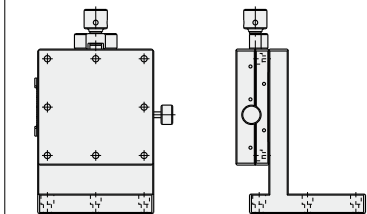


●詳細寸法はCADデータでご確認ください。


ZFES25
(正勝手)

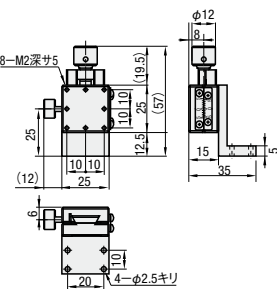

ZFES40
(正勝手)

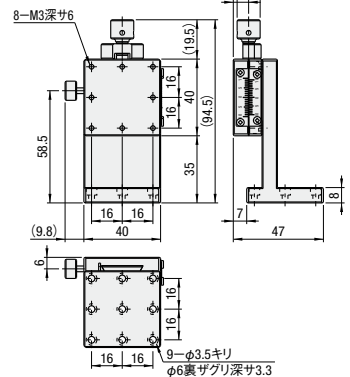

ZFES60
(正勝手)

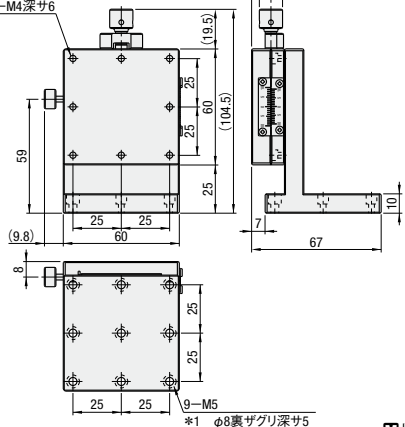

■材 質 アルミ合金
■表面処理 黒アルマイト

■Z軸ステージ ●高精度ステージ既存品：ZEG (P2026)

Type	No.	クランプ位置	ステージ面 (mm)	移動量 (mm)	ハンドル1回転 移動量 (mm)	耐荷重 (N)	移動精度 真直度	自重 (kg)	¥基準単価
ZFES	25	記号無 (正勝手)	25×25	±5	0.5	9.8	50μm	0.06	11,330
	40	R (勝手違い)	40×40	±7				0.18	12,540
	60		60×60	±8				0.40	15,290

●最小読取 (バーニア目盛) : 0.1mm/目盛

●ハンドル延長カバーHDEXT12-□ (別売) : φ12のハンドルに取りつけるだけでハンドル長さを延長することが可能です。 P.2068
(ご注意) ハンドル径が大きくなると、取付面と干渉する場合がございますのでご注意ください。

Order 注文例	型式 ZFES40	Delivery 出荷日	在庫品	Price 価格
		翌日出荷 P.127	●ご希望によりPM6:00迄、 当日出荷受付け致します。	

●One Point : XFES・XYFES・ZFES60の下面取付穴について
表面と裏面のどちらからでも固定することが可能です。

取付穴 拡大図	□25 (XFES/XYFES)		□40 (XFES/XYFES)		□60 (XFES/XYFES)		*1 ZFES60	
	① 表面からの取付 φ4.2 7 ② 裏面からの取付 M2.5		① 表面からの取付 φ6.5 7 ② 裏面からの取付 M4		① 表面からの取付 φ8 7 ② 裏面からの取付 M5		① 表面からの取付 φ8 10 ② 裏面からの取付 M5	
取付ねじ径	① M2 ② M2.5		M3 M4		M4 M5		M4 M5	

■特長：ガイド機構にアリ溝を利用し、スムーズな動作が可能です。


■Z軸
(リード 0.5mm)



□X軸 P.1961
□XY軸 P.1998


RoHS

ZEG40

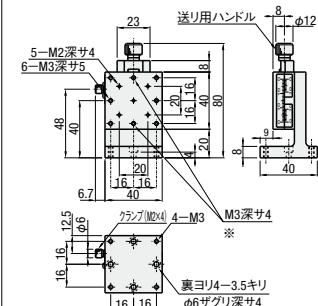


※ステージ形状の制約のため深さが短くなります。

ZEG25

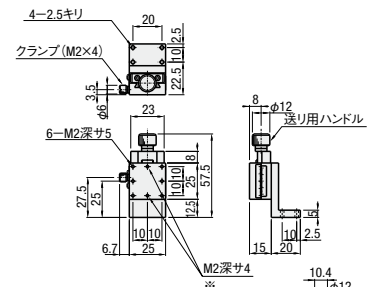

ZEG60

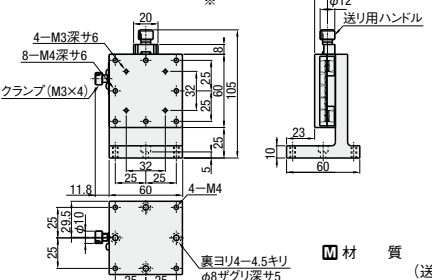

■材 質 (本体) 低カドミ真鍮
(送り用ハンドル) アルミ
■表面処理 黒ふっ素樹脂処理

●標準ステージ類似品：ZFES (P.2025)

型式	No.	ステージ面 (mm)	移動量 (mm)	ハンドル1回転 移動量 (mm)	耐荷重 (N)	真直度	自重 (kg)	付属品 (4本) Type M-L	¥基準単価
ZEG	25	25×25	±5	0.5	9.8	30μm	0.09	SCB2-8	12,890
	40	40×40	±7				0.26	SCB3-8	15,960
	60	60×60	±9				0.75	SCB4-10	21,840

●最小読取 (バーニア目盛) : 0.1mm/目盛

Order 注文例	型式 ZEG25	Delivery 出荷日	在庫品	Price 価格	Alteration 追加加工	型式 ZEG25	Alteration 追加加工	Spec.	Code	¥1/Code

■特長：現場での誤動作防止用として六角レンチ式の送りとなっています。


■Z軸 六角レンチ式
(リード 0.5mm)



□X軸 P.1961
□XY軸 P.1998


RoHS

ZEEG40

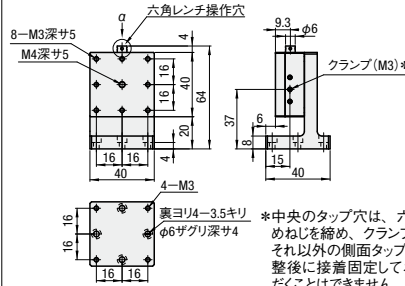


※中央のタップ穴は、六角レンチにて備付の止めねじを締め、クランプとしてご使用頂けます。それ以外の側面タップ穴は、検査時の予圧調整後に接合固定しておりますのでご使用いただくことはできません。

ZEEG25

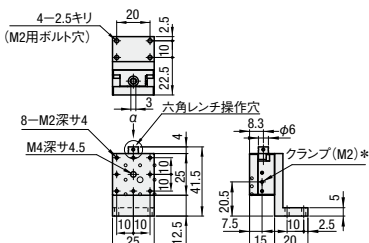

ZEEG60

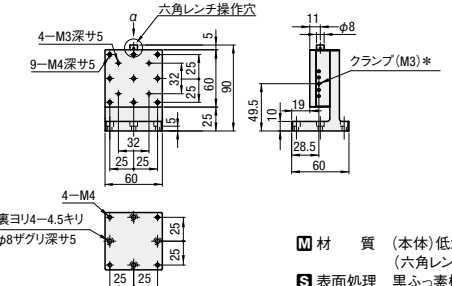

■材 質 (本体) 低カドミ真鍮
(六角レンチ操作穴) アルミ
■表面処理 黒ふっ素樹脂処理

Type	No.	ステージ面 (mm)	移動量 (mm)	ハンドル1回転 移動量 (mm)	耐荷重 (N)	真直度	自重 (kg)	付属品 (4本) Type M-L	¥基準単価
ZEEG	25	25×25	±3	0.5	9.8	20μm	0.08	SCB2-8	10,920
	40	40×40	±5				0.29	SCB3-8	14,220
	60	60×60	±7				0.67	SCB4-10	19,380

●最小読取 (バーニア目盛) : 0.1mm/目盛 (ZEEGは目盛なし)

Order 注文例	型式 ZEEG60	Delivery 出荷日	在庫品	Price 価格	数量スライド価格 (●1円未満切り捨て) P.127	Alteration 追加加工	型式 ZEEG60	Alteration 追加加工	Spec.	Code	¥1/Code