


■特長：一般的な光電センサの取付ピッチに対応しているため、購入後すぐに取り付けられます。




RoHS

Type	タップ穴	材質	S表面処理	A付属品
通し穴	KSTK	KSYK	SS400	四三酸化鉄皮膜
	KSTM	KSYM		無電解ニッケルメッキ
	KSTW	KSYW	A6063	白アルマイト
	KSTB	KSYB		黒アルマイト
	KSTS	KSYS	SUS304	—


通し穴

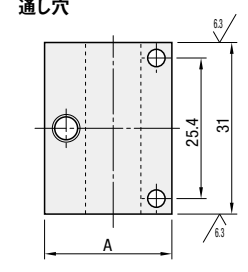

タップ穴

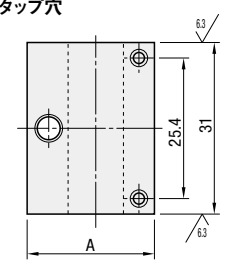

【光電センサ寸法例】
(各社代表型式)

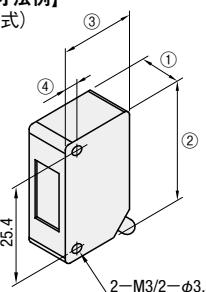

メーカー	代表型式	①	②	③	④
ミスミ	MZ-T	11	31	20	3
オムロン	E3Z-T61	10.8	31	20	3
キーエンス	PZ-M51	10.8	34.8	18.6	2.6
サンクス	CX-411	11.2	31	20	3

■通し穴														
型式			A	B	H	P	W	M	d	¥基準単価				
Type	DH7									KSTK	KSTM	KSTW	KSTB	KSTS
KSTK KSTM KSTW KSTB KSTS	10	+0.015 0	22	13	8	7.8	1.5	M4	4.5	970	1,050	1,180	1,180	1,540
	12	+0.018 0	25	16	9.5	8.8		M5	5.5	990	1,090	1,250	1,250	1,630
	15	+0.018 0	28	19	11	10.3				1,050	1,150	1,310	1,310	1,800

① DH7公差はスリット加工前の公差です。
② かん合する軸公差は、g6・f8をお奨めします。また締付にはロングレンチのご使用をお奨めします。

■タップ穴														
型式			A	B	H	P	W	M	d	¥基準単価				
Type	DH7									KSYK	KSYM	KSYW	KSYB	KSYS
KSYK KSYM KSYW KSYB KSYS	10	+0.015 0	22	13	8	7.8	1.5	M4	4.5	990	1,070	1,250	1,250	1,640
	12	+0.018 0	25	16	9.5	8.8		M5	5.5	1,030	1,120	1,290	1,290	1,750
	15	+0.018 0	28	19	11	10.3				1,080	1,190	1,340	1,340	2,000

① DH7公差はスリット加工前の公差です。
② かん合する軸公差は、g6・f8をお奨めします。また締付にはロングレンチのご使用をお奨めします。

Order注文例

型式 KSYM10

Price価格

Delivery出荷日

3 日日出荷

急 ストックT 当日出荷 1,000円/1本 正午迄
ストックA 翌日出荷 500円/1本 PM 6:00迄

③ ストックAは3本以上で1明細行当たり一律1,350円

数量スライド価格 (①1円未満切り捨て) P.127

数量区分	標準対応	個別対応			
数量	1~9	10~12	13~14	15~20	21~
値引率	基準単価	5%	10%	18%	お見積り

② 表示数量超えはWOSにてご確認ください。

Example使用例

この使用例の組み合わせはWebで選定できます。
選定手順の詳細 P.115
*e-Catalog検索BOXに検索キーを入力すると画面右側「モジュラアセンブラ」エリアに結果が表示されます

e-Catalog検索キー #MA532 検索

メーカー	検出方法	型式
ミスミ	透過型	MZ-T/MZL-T
	反射型(帰帰・拡散・広角)	MZ-R/MZ-D/MZ-□□/MZL-R/MZL-D
オムロン	透過型	E3Z-T61□(K/A)/T8□(K)
	反射型(帰帰・拡散)	E3Z-R61□/R8□/D6□/D8□
キーエンス	透過型	PZ-M5□(P)
	反射型(帰帰・マルチ)	PZ-M6□□(P)/M1□(P)/M3□(P)/V1□(P)/V3□(P)
サンクス	透過型	CX-41□(P)
	反射型(ミラー・拡散)	CX-48□(P)/49□(P)/42□(P)


*一部外形寸法が上記光電センサ寸法例と異なるものがありますが、取付ピッチは同寸となります。
④ 光電センサ P2115~2120

■特長：センサなどを取付けたデバイス用支柱をプレートに後付けできます。



RoHS

Type	材質	S表面処理	A付属品
KBSW	アルミ	白アルマイト	六角穴付ボルト 1本
KBSB		黒アルマイト	

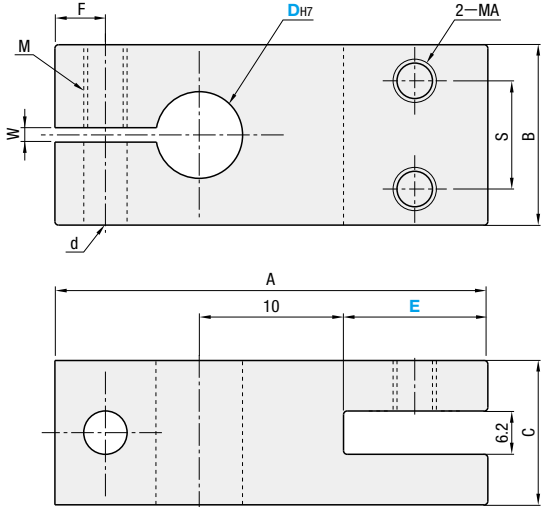

型式			E	A	B	C	F	S	W	M (並目)	d	MA (並目)	¥基準単価
Type	DH7												
KBSW KBSB	8	+0.015 0	15	45	20	15	8	7	2	M6	6.5	M4	1,420
			20	50		20	7						1,450
	10		15	45	25	22	7	10		M8	8.5	M6	1,520
			20	50		25	6						1,780
	12	+0.018 0	15	45	25	22	7	10	M8	8.5	M6	1,520	
			20	50		25	6					1,780	
	15		15	45	25	22	7	10	M8	8.5	M6	1,520	
			20	50		25	6					1,780	

① DH7公差はスリット加工前の公差です。
② かん合する軸公差は、g6・f8をお奨めします。また締付にはロングレンチのご使用をお奨めします。

Order注文例

型式 E

KBSW12 20

Example使用例

Delivery出荷日

3 日日出荷

急 ストックA 翌日出荷 500円/1本 PM 6:00迄

③ 3本以上で1明細行当たり一律1,350円

数量スライド価格 (①1円未満切り捨て) P.127

数量区分	標準対応	個別対応			
数量	1~9	10~12	13~14	15~20	21~
値引率	基準単価	5%	10%	18%	お見積り

② 表示数量超えはWOSにてご確認ください。

Example使用例

この使用例の組み合わせはWebで選定できます。
選定手順の詳細 P.115
*e-Catalog検索BOXに検索キーを入力すると画面右側「モジュラアセンブラ」エリアに結果が表示されます

e-Catalog検索キー #MA532 検索


■特長：光電センサや近接センサのホルダとしてご利用いただけます。

ホルダーパイプ

RoHS



HLPY

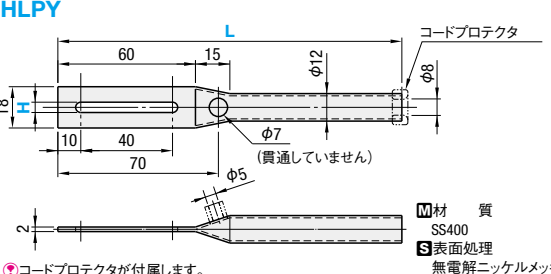

④ コードプロテクタが付属します。

材質 SS400
S表面処理 無電解ニッケルメッキ

型式		L	¥基準単価		
Type	H		L150	L250	
HLPY	4.5	150	250	680	840
	5.5				

Order注文例

型式 L

HLPY4.5 150

Example使用例

Delivery出荷日

在庫品 翌日出荷

急 ストックT 当日出荷 1,000円/1本 正午迄
ストックA 翌日出荷 500円/1本 PM 6:00迄

③ ストックAは3本以上で1明細行当たり一律1,350円

数量スライド価格 (①1円未満切り捨て) P.127

数量区分	標準対応	個別対応			
数量	1~9	10~14	15~19	20~30	31~
値引率	基準単価	5%	10%	18%	お見積り

② 表示数量超えはWOSにてご確認ください。

Example使用例

この使用例の組み合わせはWebで選定できます。
選定手順の詳細 P.115
*e-Catalog検索BOXに検索キーを入力すると画面右側「モジュラアセンブラ」エリアに結果が表示されます

e-Catalog検索キー #MA532 検索