

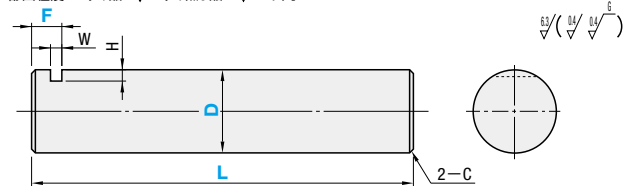


☑低温黒色クロムメッキの特長
☑P.156
☑寸公差・真円度・真直度・直角度・同軸度・硬度変化
☑P.141

RoHS

Type			材質	硬度	表面処理
D公差g6	D公差h5	D公差f8			
SFAK	SFUK	—	SUJ2	高周波焼入 有効硬化層深さ SUJ2 58HRC～ SUS440C相当 56HRC～	硬質クロムメッキ メッキ硬度HV750～ メッキ厚5μ以上～ 低温黒色クロムメッキ 硬質クロムメッキ メッキ硬度HV750～ メッキ厚10μ以上～
SSFAK	SSFUK	—	SUS440C相当		
PSFAK	PSFUK	—	SUJ2		
PSSFAK	PSSFUK	—	SUS440C相当		
RSFAK	—	—	SUJ2	—	—
—	—	PSFGK	S45C相当	—	—
—	—	PSSFGK	SUS304	—	—

☑D部面粗度はメッキ品は $\sqrt{0.4}$ 、メッキ無し品は $\sqrt{0.6}$ です。



D公差			
D	g6	h5	f8
6	-0.004 -0.012	0 -0.005	-0.010 -0.028
8	-0.005 -0.014	0 -0.006	-0.013 -0.035
10			
12			
13	-0.006 -0.017	0 -0.008	-0.016 -0.043
15			
16			
18			
20	-0.007 -0.020	0 -0.009	-0.020 -0.053
25			
30			
35	-0.009 -0.025	0 -0.011	-0.025 -0.064
40			
50			

型式		指定1mm単位			W	H	C
Type	D	L	F				
(D公差g6) SFAK SSFAK PSFAK PSSFAK RSFAK (D≤30、L≤500)	6	20～600	5≤F≤L/2	3.1	2	0.5以下	
	8	20～800					
	10	20～800					
	12	20～1000					
	13	25～1000					
	15	25～1200					
	16	30～1200					
	18	30～1200					
	20	30～1200					
	25	35～1200					
(D公差f8) PSFGK PSSFGK	30	35～1500	7≤F≤L/2	5.1	4 5 6 7 8 10	1.0以下	
	35	35～1500					
	40	50～1500					
	50	65～1500					

Order
注文例

☑型式 — L — F

SFAK16 — 265 — F25

☑SF—SSFAK16 — 265 — F25

脱脂洗浄サービス **☑P.124**

Delivery
出荷日

3 日目出荷

☑ストークA早割 翌日出荷 300円/1明細行 PM 3:00迄

☑ストークA 翌日出荷 800円/1本 PM 6:00迄 **☑P.128**

☑ストークA早割は1明細行当たり一律300円

☑ストークAは3本以上で1明細行当たり一律2,160円

☑ストーク対応なし

☑RSFAK

8 日目出荷

大口
出荷日

+7 日目出荷 数量 50～99

 
 
Alteration
追加加工

☑型式 — L — F — (LKC・SC)

SFAK16 — 625 — F25 — LKC

☑追加加工による硬度低下の可能性あります。☑P.142参照

☑複数の追加加工を選択の場合、加工部の位置関係は2mm以上の間隔が必要です。☑P.144

Alterations	L寸法公差変更	スパナ溝追加加工																																			
	 LKC	 SC																																			
Code	LKC	SC																																			
Spec.	L寸法を公差変更します。 [指定方法] LKC ☑L<200…L±0.03 200≤L<500 …L±0.05 L≥500…L±0.1 ☑LKC使用の場合、 L寸0.1mm単位指定可	スパナ溝を追加します。 [指定方法] SC5 ☑SC=指定1mm単位 ☑SC+ℓ1≤L SC≥0 <table><tr><th>D</th><th>W</th><th>ℓ1</th></tr><tr><td>6</td><td>5</td><td rowspan="4">8</td></tr><tr><td>8</td><td>7</td></tr><tr><td>10</td><td>8</td></tr><tr><td>12</td><td>10</td></tr><tr><td>13</td><td>11</td><td rowspan="4">10</td></tr><tr><td>15</td><td>13</td></tr><tr><td>16</td><td>14</td></tr><tr><td>18</td><td>16</td></tr><tr><td>20</td><td>17</td><td rowspan="4">15</td></tr><tr><td>25</td><td>22</td></tr><tr><td>30</td><td>27</td></tr><tr><td>35</td><td>30</td></tr><tr><td>40</td><td>36</td><td rowspan="2">20</td></tr><tr><td>50</td><td>41</td></tr></table>	D	W	ℓ1	6	5	8	8	7	10	8	12	10	13	11	10	15	13	16	14	18	16	20	17	15	25	22	30	27	35	30	40	36	20	50	41
D	W	ℓ1																																			
6	5	8																																			
8	7																																				
10	8																																				
12	10																																				
13	11	10																																			
15	13																																				
16	14																																				
18	16																																				
20	17	15																																			
25	22																																				
30	27																																				
35	30																																				
40	36	20																																			
50	41																																				
¥/1Code	400	400																																			

☑数量スライド価格 (☑1円未満切り捨て) **P.127**

数量区分		標準対応				個別対応
		小口		大口		大口
数量	1～4	5～12	13～19	20～49	50～100	101以上
単利率	基準単価	5%	10%	15%	16%	16%
出荷日	通常					出荷日・価格 共に要見積り

☑軸径30以上、低温黒色クロムメッキ品は51本以上お見積りになります。
☑表示数量超えはWOSにてご確認ください。

型式		¥基準単価											
Type	D	最短L 50	L51 100	L101 150	L151 200	L201 300	L301 400	L401 500	L501 600	L601 800	L801 1000	L1001 1200	L1201 1500
SFAK ☑SFUK	6	440	660	870	1,100	1,310	1,370	1,540	1,710	—	—	—	—
	8	440	660	870	1,100	1,310	1,370	1,540	1,710	2,290	—	—	—
	10	450	680	900	1,130	1,350	1,420	1,580	1,760	2,340	—	—	—
	12	460	690	930	1,150	1,400	1,470	1,660	1,840	2,680	3,060	—	—
	13	460	690	930	1,160	1,400	1,490	1,670	1,870	2,750	3,120	—	—
	15・16	490	730	970	1,220	1,490	1,580	1,760	1,960	2,850	3,250	3,910	—
	18・20	550	830	1,100	1,380	1,620	1,670	1,900	2,120	3,040	3,470	3,920	—
	25	680	1,040	1,400	1,750	2,120	2,230	2,500	2,770	3,780	4,320	4,880	—
	30	790	1,220	1,630	2,030	2,390	2,460	2,780	3,100	4,190	4,860	6,110	7,630
	35	850	1,300	1,740	2,160	2,610	2,750	3,130	3,520	4,770	5,580	6,320	7,900
40	970	1,500	1,990	2,490	3,050	3,250	3,720	4,190	5,630	6,590	7,540	9,420	
50	—	1,740	2,310	2,900	3,600	3,860	4,500	5,140	6,890	8,140	9,390	11,740	
SSFAK ☑SSFUK	6	550	840	1,110	1,390	1,700	1,810	2,300	2,800	—	—	—	—
	8	550	840	1,110	1,390	1,700	1,810	2,300	2,800	3,730	—	—	—
	10	570	860	1,140	1,420	1,750	1,860	2,380	2,880	3,830	—	—	—
	12	610	920	1,220	1,530	1,870	1,990	2,480	2,960	3,960	5,230	—	—
	13	610	920	1,220	1,530	1,870	1,990	2,480	2,960	3,960	5,230	—	—
	15・16	700	1,060	1,410	1,760	2,060	2,110	2,640	3,160	4,190	5,270	6,320	—
	18・20	840	1,260	1,670	2,090	2,410	2,460	3,030	3,610	4,770	5,910	7,070	—
	25	880	1,360	1,820	2,270	2,640	2,690	3,350	4,010	5,310	6,620	7,980	—
	30	960	1,490	1,980	2,480	2,860	2,920	3,710	4,500	6,020	7,470	8,970	11,220
	35	1,380	2,120	2,840	3,540	4,090	4,170	5,300	6,440	8,580	10,670	12,820	16,020
40	1,970	3,030	4,040	5,060	5,830	5,950	7,580	9,200	12,270	15,240	18,310	22,900	
50	—	4,330	5,780	7,220	8,330	8,500	10,830	13,150	15,340	19,050	22,890	28,620	
PSFAK ☑PSFUK	6	570	860	1,140	1,420	1,710	1,790	2,010	2,230	—	—	—	—
	8	570	860	1,140	1,420	1,710	1,790	2,010	2,230	2,960	—	—	—
	10	590	880	1,180	1,470	1,760	1,850	2,070	2,300	3,060	—	—	—
	12	600	900	1,200	1,500	1,810	1,910	2,150	2,390	3,500	3,990	—	—
	13	610	910	1,220	1,510	1,840	1,940	2,200	2,450	3,580	4,070	—	—
	15・16	630	950	1,270	1,580	1,930	2,040	2,300	2,560	3,730	4,230	5,080	—
	18・20	710	1,080	1,430	1,790	2,120	2,190	2,480	2,750	3,980	4,530	5,090	—
	25	880	1,360	1,820	2,270	2,750	2,920	3,270	3,610	4,930	5,630	6,360	—
	30	1,040	1,580	2,120	2,650	3,110	3,200	3,620	4,030	5,470	6,330	7,970	9,950
	35	1,100	1,690	2,260	2,830	3,400	3,580	4,090	4,580	6,210	7,280	8,240	10,310
40	1,270	1,950	2,600	3,250	3,970	4,220	4,840	5,450	7,340	8,570	9,820	12,280	
50	—	2,270	3,030	3,780	4,690	5,030	5,870	6,690	8,980	10,600	12,240	15,300	
PSSFAK ☑PSSFUK	6	810	1,220	1,620	2,030	2,490	2,660	3,380	4,100	—	—	—	—
	8	810	1,220	1,620	2,030	2,490	2,660	3,380	4,100	5,470	—	—	—
	10	840	1,260	1,670	2,090	2,570	2,740	3,480	4,230	5,640	—	—	—
	12・13	900	1,350	1,800	2,250	2,750	2,930	3,650	4,350	5,810	7,680	—	—
	15・16	1,040	1,560	2,070	2,590	3,020	3,100	3,860	4,640	6,170	7,730	9,280	—
	18・20	1,230	1,840	2,460	3,070	3,540	3,610	4,460	5,300	7,010	8,680	10,400	—
	25	1,300	2,000	2,660	3,330	3,860	3,950	4,920	5,880	7,790	9,730	11,710	—
	30	1,420	2,180	2,910	3,640	4,200	4,280	5,450	6,620	8,830	10,970	13,180	16,470
	35	1,950	3,010	4,010	5,010	5,800	5,900	7,520	9,130	12,170	15,120	18,160	22,710
	40	2,790	4,290	5,720	7,160	8,260	8,420	10,740	13,030	17,380	21,590	25,960	32,450
50	—	6,140	8,180	10,230	11,810	12,040	15,350	18,630	21,730	26,990	32,440	40,550	
RSFAK	6	1,170	1,370	1,570	1,780	1,980	2,140	2,300	—	—	—	—	—
	8	1,170	1,370	1,570	1,780	1,980	2,090	2,250	2,520	—	—	—	—
	10	1,180	1,390	1,710	1,920	2,350	2,350	2,520	2,780	—	—	—	—
	12	1,190	1,510	1,850	2,160	2,500	2,790	3,180	—	—	—	—	—
	13	1,190	1,510	1,850	2,170	2,610	2,920	3,300	—	—	—	—	—
	15	1,320	1,660	1,990	2,440	2,920	3,320	3,820	—	—	—	—	—
	16	1,320	1,660	2,100	2,440	3,130	3,550	4,040	—	—	—	—	—
	18	1,380	1,860	2,330	2,810	3,470	3,960	4,610	—	—	—	—	—
	20	1,380	1,970	2,550	3,030	3,800	4,390	4,650	—	—	—	—	—
	25	1,720	2,500	3,270	4,030	4,770	5,410	6,280	—	—	—	—	—
30	2,040	2,990	4,030	4,590	5,730	6,310	7,460	—	—	—	—	—	