

シャフトホルダ -コンパクト型(機械加工品)-

-止めねじタイプ・肉厚止めねじタイプ・側方スリットタイプ・セパレートタイプ・肉厚セパレートタイプ-



■特長:『省スペース化』対応のコンパクトタイプ。従来品のT型タイプと比較して、L寸法がコンパクトとなります。(右頁のコンパクトの比較表参照)

■止めねじタイプ




Type

M材質

S表面処理

A付属品

SHMTB	S45C相当	四三酸化鉄皮膜	六角穴止めねじ本
SHMTM	-	無電解ニッケルメッキ	六角穴止めねじ本

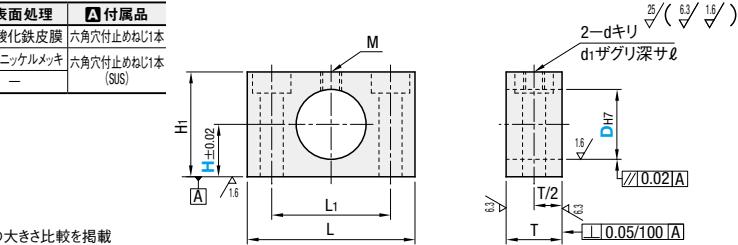

右頁に従来の他商品との大きさ比較を掲載

型式 Type	D	H選択		L	H1	T	L1	d	d1	ℓ	止めねじ M	¥基準単価		
		SHMTB	SHMTM	SHMTS								SHMTB	SHMTM	SHMTS
SHMTB SHMTM SHMTS	6	5	10	15	24	H+8	10	14				1,890	1,960	3,680
	8	10	15	20	26	H+9		16				1,910	1,980	3,700
	10	10	15	20		H+10			4.5	8	4.5	2,080	2,130	3,720
	12	10	15	20	32	H+11		20				2,180	2,250	4,520
	15	15	20	25					2,540	2,580	5,270			
	16	15	20	25					2,540	2,580	5,270			
	20	15	20	25	34	H+15		16	6.6	11	6.5	3,300	3,400	7,060
	25	20	25	30	36	H+20		34				3,420	3,600	7,210
	30	20	25	30	50	H+23		22	4.8	9	14	4,570	4,670	8,710
	35	25	30	35	70	H+25						4,900	5,120	9,150
	40	25	30	35	76	H+30						5,460	5,610	10,230

■肉厚止めねじタイプ



Type


D

M材質

S表面処理

A付属品

SHMTBN	S45C相当	四三酸化鉄皮膜	六角穴止めねじ本
SHMTMN	-	無電解ニッケルメッキ	六角穴止めねじ本

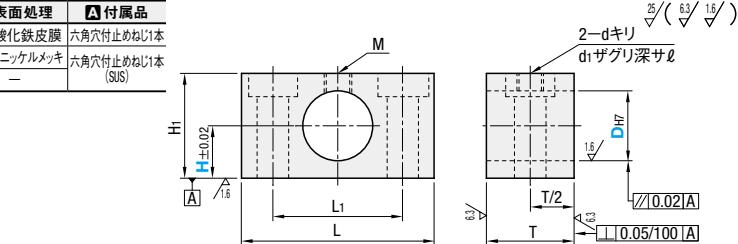

型式 Type	D	H選択		L	H1	T	L1	d	d1	ℓ	止めねじ M	¥基準単価		
		SHMTBN	SHMTMN	SHMTSN								SHMTBN	SHMTMN	SHMTSN
SHMTBN SHMTMN SHMTSN	8	10	15	20	34	H+9	15	20				2,260	2,310	3,690
	10	10	15	20	36	H+10	16	22				2,280	2,330	4,400
	12	10	15	20	38	H+11	18	24				2,400	2,450	4,540
	15	15	20	25		H+15	20	28				3,190	3,240	4,940
	16	15	20	25					3,390	3,440	5,080			
	20	15	20	25	54	H+18	25	36	9	14	9	4,100	4,150	7,600
	25	20	25	30	60	H+20	30	42				4,650	4,700	8,190
	30	20	25	30	74	H+23	35	52				5,980	6,030	9,990
	35	25	30	35	78	H+26	35	56	11	17.5	M10	7,130	7,230	10,320
	40	25	30	35	80	H+30	40	58				7,830	7,930	14,450

■側方スリットタイプ



Type


D

M材質

S表面処理

A付属品

SHMWB	S45C相当	四三酸化鉄皮膜	無電解ニッケルメッキ
SHMWM	-	無電解ニッケルメッキ	

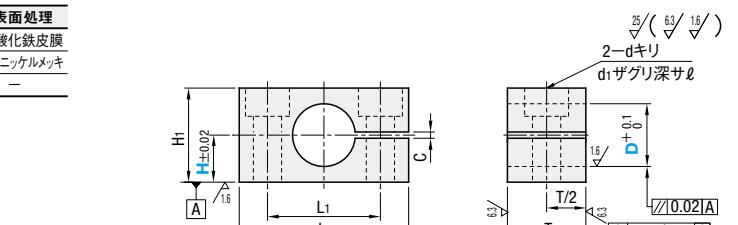

型式 Type	D	H選択		L	H1	T	L1	d	d1	ℓ	C	¥基準単価		
		SHMWB	SHMWM	SHMWS								SHMWB	SHMWM	SHMWS
SHMWB SHMWM SHMWS	6	5	10	15	24	H+7	10	15				1,910	1,980	3,700
	8	10	15	20	26	H+8	11	17				1,930	2,000	3,720
	10	10	15	20	32	H+9	12	22	4.5	8	4.5	2,100	2,150	3,740
	12	10	15	20	34	H+10	13	24				2,200	2,270	4,540
	15	15	20	25					2,560	2,600	5,290			
	16	15	20	25					2,560	2,600	5,290			
	20	15	20	25	50	H+17	16	34	6.6	11	6.5	3,320	3,420	7,080
	25	20	25	30	50	H+19.5	16	36				3,440	3,620	7,230
	30	20	25	30	70	H+23	22	48	9	14	9	4,590	4,690	8,730
	35	25	30	35	70	H+25	22	58				4,920	5,140	9,170
	40	25	30	35	76	H+30						5,480	5,630	10,250

■特長:『省スペース化』対応のコンパクトタイプ。従来品のT型タイプと比較して、L寸法がコンパクトとなります。(右頁のコンパクトの比較表参照)

■セパレートタイプ




Type

M材質

S表面処理

A付属品

SHMPB	S45C相当	四三酸化鉄皮膜
SHMPM	-	無電解ニッケルメッキ

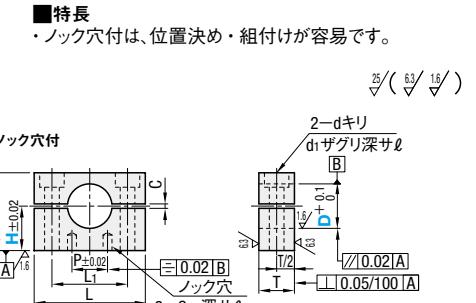

右頁に従来の他商品との大きさ比較を掲載

下部に従来の他商品との大きさ比較を掲載

型式 Type	D	H選択		L	H1	T	L1	d	d1	ℓ	Q	P	ℓ1
------------	---	-----	--	---	----	---	----	---	----	---	---	---	----