

シャフトホルダー—L型(機械加工品)—

—スタンダードタイプ・スリットタイプ—



■特長：サイドにスペースがない場合に最適です。スタンダードタイプは最も安価、スリットタイプはシャフトを傷つけずに締結可能です。

●CADデータフォルダ名：02_Holders_for_SHAFT


①カタログ規格外品はこちら P.131

■スタンダードタイプ



RoHS

高さH選択タイプ	高さH指定タイプ	材質	S表面処理	A付属品
SHKLB	SHKLBH	S45C相当	四三酸化鉄皮膜	六角穴付止めねじ1本
SHKLM	SHKLMH	—	無電解ニッケルメッキ	六角穴付止めねじ1本
SHKLS	SHKLSH	SUS304	—	六角穴付止めねじ1本 (SUS)
SHKLA	SHKLAH	アルミ合金	白アルマイト	六角穴付止めねじ1本 (SUS)

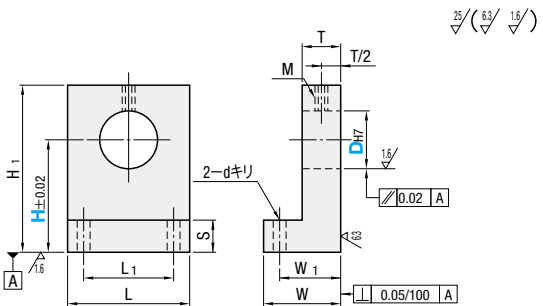

25/(6.3/1.5/)


型式	H		L	H ₁	T	S	W	W ₁	止めネジ M	L ₁	d	Y基準単価									
Type	D	高さH選択タイプ										高さH選択タイプ					高さH指定タイプ				
高さH選択タイプ	3	10 15 20										SHKLB	SHKLM	SHKLS	SHKLA		SHKLBH	SHKLMH	SHKLSH	SHKLAH	
	4	10 15 20										1,220	1,260	1,490	870	2,510	2,570	2,830	1,780		
	5	15 20 25										1,230	1,280	1,490	910	3,060	2,610	2,830	1,860		
	6	15 20 25										1,300	1,340	1,570	970	3,730	2,730	2,960	1,990		
	8	15 20 25 30 40										1,330	1,380	1,570	1,010	4,690	2,810	2,960	2,070		
	10	20 25 30 40										1,490	1,540	2,490	1,170	5,210	3,140	4,720	2,400		
	12	20 25 30 40										1,580	1,620	2,490	1,250	5,730	3,310	4,720	2,560		
	13	20 25 30 40										1,670	1,720	2,660	1,330	6,250	3,520	5,020	2,730		
	16	20 25 30 40										1,800	1,850	2,660	1,420	6,760	3,770	5,020	2,900		
	20	25 30 40 50 60										1,900	1,940	2,730	1,540	7,290	3,970	5,150	3,110		
	25	30 40 50 60										2,570	2,640	3,960	2,070	7,800	5,380	7,480	4,220		
	30	35 40 50 60										2,710	2,790	4,080	2,210	8,340	5,700	7,700	4,510		
	35	40 50 60										3,130	3,200	5,560	2,840	8,840	6,530	10,510	5,790		
	40	40 50 60										3,420	3,500	6,640	3,160	9,370	7,150	12,550	6,450		
	40	40 50 60 80										3,860	3,930	7,560	3,730	9,880	8,020	14,280	7,610		
	50	50 60 80										5,080	5,150	9,810	4,780	10,400	10,500	18,530	9,750		

■スリットタイプ



RoHS

高さH選択タイプ	高さH指定タイプ	材質	S表面処理	A付属品
SHKSB	SHKSBH	S45C相当	四三酸化鉄皮膜	六角穴付ボルト1本
SHKSM	SHKSMH	—	無電解ニッケルメッキ	六角穴付ボルト1本 (SUS)
SHKSS	SHKSSH	SUS304	—	六角穴付ボルト1本 (SUS)
SHKSA	SHKSAH	アルミ合金	白アルマイト	六角穴付ボルト1本
SHKSD	—	アルミ合金	黒アルマイト	六角穴付ボルト1本

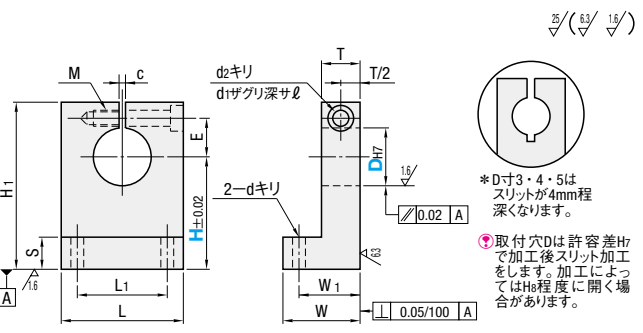

25/(6.3/1.5/)

型式	H		L	H ₁	T	S	W	W ₁	L ₁	d	E	締付ボルト M	d ₂	d ₁	ℓ	C	Y基準単価									
Type	D	高さH選択タイプ															高さH選択タイプ					高さH指定タイプ				
高さH選択タイプ	3	10 15 20															SHKSB	SHKSM	SHKSS	SHKSA	SHKSD	SHKSBH	SHKSMH	SHKSSH	SHKSAH	SHKPAH
	4	10 15 20															1,450	1,490	2,030	1,070	1,220	2,980	3,060	3,830	2,190	
	5	15 20 25															1,460	1,500	2,030	1,100	1,620	3,670	3,060	3,830	2,240	
	6	15 20 25															1,490	1,540	2,090	1,120	2,040	4,350	3,140	3,950	2,280	
	8	15 20 25 30 40															1,530	1,580	2,090	1,130	2,350	5,190	3,230	3,950	2,320	
	10	20 25 30 40															1,610	1,660	3,150	1,230	3,040	5,740	3,390	5,950	2,520	
	12	20 25 30 40															1,610	1,660	3,150	1,230	3,340	6,290	3,390	5,950	2,520	
	13	20 25 30 40															1,670	1,720	3,360	1,260	3,630	6,840	3,520	6,340	2,570	
	16	20 25 30 40															1,670	1,720	3,360	1,280	3,920	7,390	3,520	6,340	2,610	
	20	25 30 40 50 60															1,820	1,860	3,440	1,420	4,220	7,930	3,800	6,500	2,900	
	25	30 40 50 60															2,470	2,510	4,980	1,990	4,530	8,480	5,130	9,400	4,050	
	30	35 40 50 60															2,630	2,670	5,110	2,160	4,840	9,030	5,460	9,660	4,420	
	35	40 50 60															3,030	3,080	6,420	2,740	5,130	10,130	6,280	12,120	5,580	
	40	40 50 60															3,320	3,370	7,500	3,060	5,430	10,670	6,860	14,160	6,240	
	40	40 50 60 80															4,170	4,210	8,400	3,730	5,730	11,240	8,600	15,860	7,610	
	50	50 60 80															5,710	5,830	10,730	5,510	6,030	11,790	11,900	20,270	11,240	

Order 注文例	型式	H
SHKLB	—	25
SHKLBH	—	25.6
SF-SHKSS20	—	30

脱脂洗浄サービス P.124

■数量スライド価格 (※1円未満切り捨て) P.127

数量区分	標準対応					個別対応
	小口				大口	大口
数量	1～9	10～12	13・14	15～20	21～50	51～
値引率	基準単価	5%	10%	18%	18%	出荷日・価格 共にお見積り
出荷日	通常				+8日	

※表示数量超えはWOSにてご確認ください。
※高さ指定タイプは21個以上お見積りとなります。

■SHK□B・SHK□M・SHK□A

3 日日出荷 ストックA 翌日出荷 200円/1本 PM 3:00迄 P.128

※ストックA早割は1明細行当たり一律200円
※ストックAは3本以上で1明細行当たり一律540円

■SHK□S・SHK□D

3 日日出荷 ストックA 翌日出荷 200円/1本 PM 6:00迄 P.128

※3本以上で1明細行当たり一律540円

■高さH指定タイプ

5 日日出荷 ストックB 3日日出荷 200円/1本 PM 8:00迄 P.128

※3本以上で1明細行当たり一律540円

大口 出納日 +8 日日出荷 数量 21~50

※ストック対応なし

シャフトホルダー—L型(機械加工品)—

—側方スリットタイプ・セパレートタイプ—



■特長：サイドにスペースがない場合に最適です。側方スリットは全てのボルトを上から固定可能。セパレートはメンテナンスが容易です。

●CADデータフォルダ名：02_Holders_for_SHAFT


①カタログ規格外品はこちら P.131

■側方スリットタイプ



RoHS

高さH選択タイプ	高さH指定タイプ	材質	S表面処理	A付属品
SHKWB	SHKWBH	S45C相当	四三酸化鉄皮膜	六角穴付ボルト1本
SHKWM	SHKWMH	—	無電解ニッケルメッキ	六角穴付ボルト1本 (SUS)
SHKWS	SHKWSH	SUS304	—	六角穴付ボルト1本 (SUS)
SHKWA	SHKWAH	アルミ合金	白アルマイト	六角穴付ボルト1本
SHKWD	—	アルミ合金	黒アルマイト	六角穴付ボルト1本

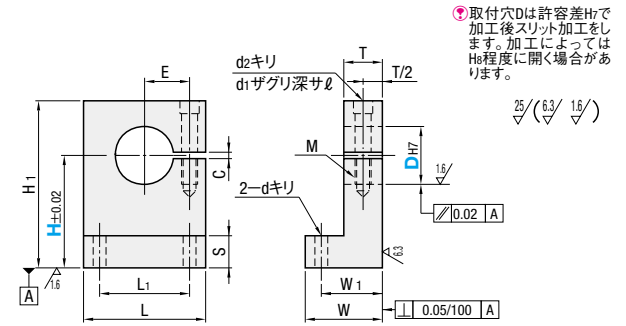

①タップ穴Mの下穴が貫通している場合があります。

型式		H				L	H ₁	T	S	W	W ₁	L ₁	d	E	締付ボルト M	d ₂	d ₁	ℓ	C	¥基準単価													
Type	D	高さH選択タイプ	高さH指定タイプ 0.1mm単位																	SHKWBH	SHKWMH	SHKWSH	高さH選択タイプ					高さH指定タイプ					
			SHKWB	SHKWM	SHKWS																		SHKWA	SHKWD	SHKWBH	SHKWMH	SHKWSH	SHKWAH					
高さH選択タイプ	8	15 20 25 30 40	15.0～40.0				32	H+8													1,700	1,750	3,360	1,460	2,490	2,180	3,770	6,340	2,820				
	10	20 25 30	20.0～30.0					H+9					22	11	1,700	1,750	3,360	1,460	2,410	2,530	3,770	6,340	2,740										
	12	20 25 30	20.0～30.0					H+10	10	6	22	16	4.5	11	1,760	1,810	3,600	1,510	2,550	2,710	3,890	6,800	2,880										
	13	20 25 30	20.0～30.0				38	H+11					28	13	1,760	1,810	3,600	1,510	2,550	3,200	3,890	6,800	2,880										
	16	20 25 30 40	20.0～40.0					H+13					14	1,920	1,960	3,690	1,670	2,850	3,680	4,220	6,970	3,240											
	20	25 30 40 50 60	25.0～60.0					H+15					17	2,600	2,650	5,270	2,250	3,890	4,260	5,690	9,950	4,400											
高さH指定タイプ	25	30 40 50 60	30.0～60.0				50	H+18	16	8	32	24	36	6.5	17	2,770	2,820	5,450	2,430	4,160	4,610	6,060	10,290	4,710									
	30	30 40 50 60	30.0～60.0					H+21					18	3,200	3,240	7,000	2,830	4,880	4,950	6,960	13,230	5,530											
	35	40 50 60	40.0～60.0					73	H+24	20	10	38	29	55	9	26	3,500	3,550	8,210	3,060	5,260	5,300	7,620	15,510	5,960								
	40	40 50 60 80	40.0～80.0				H+27						27	4,390	4,440	9,240	3,830	6,590	5,650	9,940	17,470	7,470											