

セットカラー 一内ねじ付-


-止めねじタイプ/スリットタイプ-

● CADデータフォルダ名: 03_Set_Collars



■止めねじタイプ

Type	M材質	S表面処理	A付属品
細目	並目		止めねじ2本 セットビス2個
SCCNS	SCCNN	S45C相当	四三酸化鉄皮膜 M SCM435相当
PSCCN	PSCCNN	無電解ニッケルめっき	M SUS304相当
SSCCNS	SSCCNN	SUS304相当	-

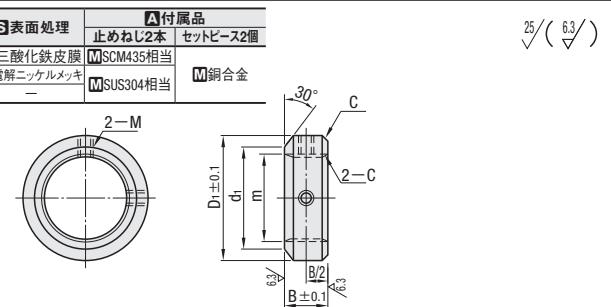


RoHS

Type	No.	B (細目)	m×Pitch (並目)	D1	d1	C	止めねじ M×長さ	¥基準単価
(細目タイプ)	* 3	-	M3×0.35	-	7	4.5	M3×3	400 410 560
SCCNS	4	6	M4×0.5	M4×0.7	8	5.5		400 410 560
PSCCN	5	-	M5×0.5	M5×0.8	11	10		420 430 580
SSCCNS	6	-	M6×0.75	M6×1.0	12	11		440 450 600
(並目タイプ)	8	8	M8×0.75	M8×1.25	14	12		440 450 600
SCCNS	10	-	M10×0.75	M10×1.5	-	-		440 450 600
PSCCN	12	10	M10×1.0	-	16	13		470 480 630
SSCCNS	15	-	M15×1.0	-	24	20		500 510 660
No.*印は 細目タイプ のみ適用	16	-	M16×1.0	M16×2.0	26	22		500 510 660
SCCNS	20	12	M20×1.0	M20×2.5	32	27		590 600 850
PSCCN	*25	12	M25×1.5	-	38	31		690 700 950
SSCCNS	30	15	M30×1.5	M30×3.5	46	38	1 M8×6	790 800 1,100



■スリットタイプ

Type	M材質	S表面処理	A付属品
細目	並目		六角穴付ボルト1本
SCSN	SCSNN	S45C相当	四三酸化鉄皮膜 M SCM435相当
PSCSN	PSCSNN	無電解ニッケルめっき	M SUS304相当
SSCSN	SSCSNN	SUS304相当	-

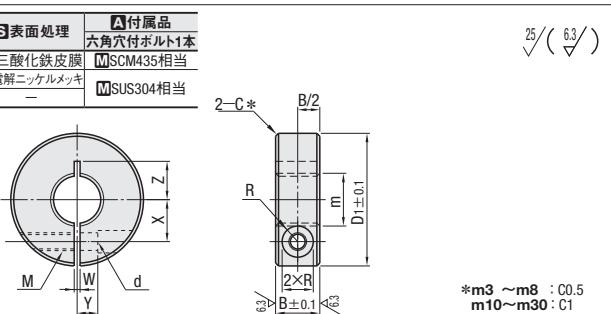

RoHS

Type	No.	B (細目)	m×Pitch (並目)	D1	M (並目)	d	R	W	X (細目)	Y (並目)	Z	¥基準単価
(細目タイプ)	3	8	M3×0.35	M3×0.5	16	M3	3.4	3	4.5 4.5 2.2 3~5	380 -	670	
SCSN	4	-	M4×0.5	M4×0.7	18				5 5 3 3.5~6	420 500	680	
PSCSN	5	-	M5×0.5	M5×0.8	20				5.5 5.5 4	380 530	730	
SSCSN	6	-	M6×0.75	M6×1.0	20				6 6 6~6.5	480 570	870	
(並目タイプ)	8	-	M8×0.75	M8×1.25	25				8 -	480 570	870	
SCSN	10	10	M8×1.0	-	30	M4	4.5	3.75	9 -	520 600	920	
PSCSN	*10A	-	M10×0.75	M10×1.5	-				9 10	520 600	920	
SSCSN	*110B	-	M10×1.0	-	-				10 -	520 600	920	
SCSN	12	-	M10×1.25	-	-				9~10 -	520 600	920	
PSCSN	*12A	-	M12×1.0	M12×1.75	-				10 -	520 600	920	
SSCSN	*12A	-	M12×1.25	-	-				11.5 -	580 750	1,070	
(細目タイプ)	14	-	M14×1.5	-	34	M5	5.5	4.5	10~11	580 750	1,070	
SCSN	16	-	M16×1.0	M16×2.0	35				12 12.5	580 750	1,070	
PSCSN	*16A	-	M16×1.5	-	-				12.5 -	580 750	1,070	
SSCSN	*18	-	M18×1.5	-	-				12~13 -	580 750	1,070	
(並目タイプ)	20	-	M20×1.0	M20×2.5	40	M5	5.5	4.5	14 -	770 900	1,420	
SCSN	*20A	-	M20×1.5	-	-				14 -	770 900	1,420	
PSCSN	*22	-	M22×1.5	-	45	M6	6.6	6	14~15 -	830 970	1,520	
SSCSN	*24	-	M24×3.0	-	-				17 -	830 970	1,520	
SCSN	*25	-	M25×1.5	-	-				16 -	830 970	1,520	
PSCSN	*27	-	M27×1.5	-	-				8 17~20	830 970	1,520	
SSCSN	30	-	M30×1.5	M30×3.5	55				10 18~20	1,130 1,220	2,000	

No.*印は、細目タイプのみ適用となります。

No.*印は、並目タイプのみ適用となります。

ご希望によりPM6:00迄、当日出荷受付致します。

右記以外

お見積り

通常

数量スライド価格 (1円未満切り捨て) P127

お見積り

お見積り

標準対応

小口

お見積り

個別対応

大口

お見積り

数量区分

1~29

30~40

41~49

50~99

100~

5% 10%

15%

お見積り

値引率


基準単価

お見積り

出荷日

通常

お見積り

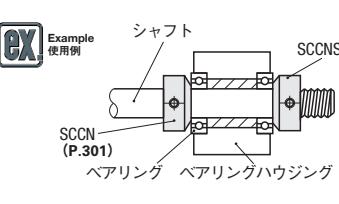

●止めねじ並目タイプ・PSCCN・SSCCN
SCCN (P.301)
SCCSN
ベアリング
ベアリングハウジング

セットカラー 一キー逃がし溝付-

-止めねじタイプ/スリットタイプ-


● CADデータフォルダ名: 03_Set_Collars

■特長:b部の溝を利用してキーを逃がすことが可能。(キー止めの溝ではありません)



■止めねじタイプ

Type	M材質	S表面処理	A付属品
細目	並目		止めねじ2本
SCKS	S45C 相当	四三酸化鉄皮膜 無電解ニッケルめっき	M SCM435相当
PSCKS	-	-	M SUS304相当

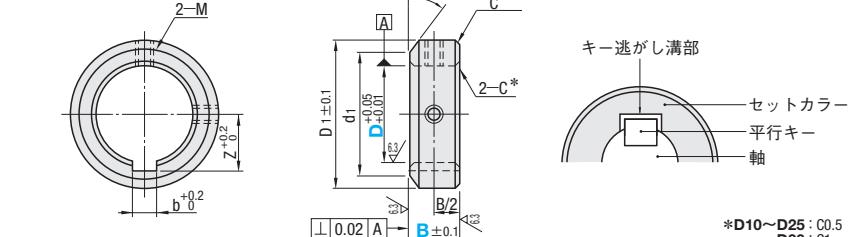


✓(△)

*D10~D25: C0.5
D30: C1

■スリットタイプ

Type	M材質	S表面処理	A付属品
細目	並目		六角穴付ボルト1本
SCSKS	S45C 相当	四三酸化鉄皮膜 無電解ニッケルめっき	M SCM435相当
PSCKS	-	-	M SUS304相当

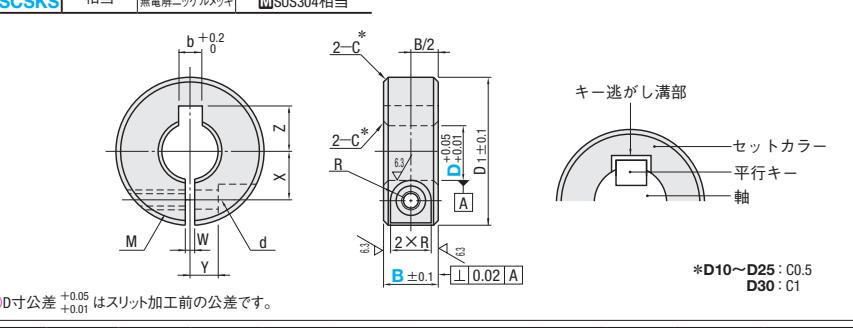

✓(△)

*D10~D25: C0.5
D30: C1

型式	B 選択	D1	M (並目)	d	R	W	X	Y	Z	b	SCSKS	PSCKS
SCSKS	10	30	M4	4.5	3.75		9	5	7	3.5	640	740
PSCKS	10	30	M4	4.5	3.75		10	5	8.5	4.5	640	740
SCSKS	12	34	M4	4.5	3.75		11.5	6	10.5	5.5	760	880
PSCKS	12	35	M5	5.5	4.5		12	6	10.5	5.5	760	880
SCSKS	15	35	M6	6.6	6		13					