

# 無給油ブッシュ/無給油ブッシュ標準フランジ型ハウジングユニット

—高精度タイプ ードライブブッシュ内蔵タイプ—


● CADデータフォルダ名: 06\_Oil\_Free\_Bushings

■特長: ブッシュとg6公差シャフトの隙間が小さく、ドライブブッシュストレート(MDZB)より、高精度な直動・回転運動が可能です。

■高精度タイプ



BFLB

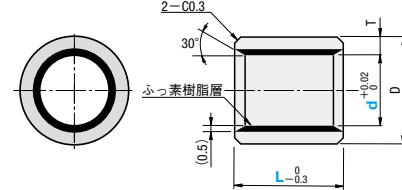

■材質 母材: A2017  
摺動材: ふっ素樹脂  
\*母材と摺動材は接着となります。  
耐熱温度 -50~140°C

RoHS

●直動・回転使用可  
●ブッシュの固定は、ロックタイト接着を推奨します。

型式 Type	d	L	D	許容差 T	¥基準単価		
					L5~8	L10~15	L20~25
BFLB	4	5 6	7	-0.015	1,180	—	—
	5	5 6 8	8		1,200	—	—
	6	5 6 8 10 12	9		1,100	1,150	—
	8	6 8 10 12 15	11		1,200	1,260	—
	10	6 8 10 12 15 20	13		1,200	1,340	1,700
	12	10 12 15 20	15		—	1,340	1,700
	16	15 20 25	19		—	2,040	2,360
-0.020							

Order  
注文例

型式

- L



Delivery  
出荷日



在庫品

翌日出荷



P127

●ご希望によりPM6:00迄、当日出荷受付致します。

Price  
価格



価格

■数量スライド価格 (1円未満切り捨て) P127

■標準対応 小口 大口

数量区分

数量区分