

■特長：ミスミオリジナル規格の超ロングブロックタイプ。ロングブロックより更に定格荷重、許容モーメント荷重がアップ。

ミスミオリジナル



M材質 H硬度	Type		L寸法
	軽予圧 上級	微すきま 並級	
標準 材質	SSECB	SSECBL	定寸
ステンレス鋼 56HRC~	SSECBL	SSECBLZ	指定①
炭素鋼 58HRC~	SECBL	SECBLZ	定寸
			指定①



耐熱温度：-20~80°C ①指定寸の場合は、価格表のL寸は選択できません。

SSECBL8-56(指定寸) ○

SSECBL8-55(指定寸) × ...SSECBL8-55(定寸)にて

ご注文ください。

①ブロックとレールのセット品としてラジアルすきまと精度を保証していますので、ブロック、レールの単品販売はしておりません。

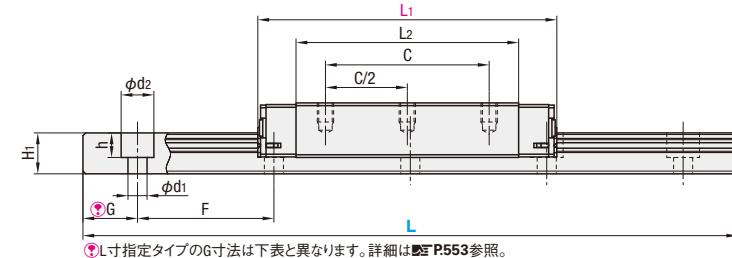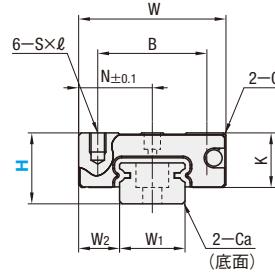

①L寸指定タイプのG寸法は表と異なります。詳細はP553参照。

■使用上の注意
①ブロックにはボール脱落防止の保持器(ワイヤー)が装着されています。
ブロックの取り扱いはP547を参照ください。
②ブロックとレールを組み換えて使用した場合は、ラジアルすきまと精度の保証は出来ません。
③リチウム系石けん基グリース(協同油脂製マルテンブリースPS2)封入済み。
必ず基準面同士を合わせてご使用ください。
④レールを継ぎ足して使用することは出来ません。
⑤リニアガイドは、レール固定後(レールねじ締結後及び、基準面へ押付後)の精度を保証しております。
レールのわざかな曲りは固定することにより矯正されますので、ご使用上問題ありません。

■付属品
・H8にはキャップボルト(M2×6)が付属します。

■その他
・リチウム系石けん基グリース(協同油脂製マルテンブリースPS2)封入済み。
・寿命計算はP549参照
・寿命計算ソフト(http://download.misumi.jp/mol/fa_soft.html)をご利用ください。

型式 Type	H	L	プロック寸法						ガイドレール寸法								
			W	L1	B	C	S×ℓ	L2	K	Cb	W1	W2	H1	Ca	ザグリ穴 d1×d2×h	F	G
ステンレス鋼 標準仕様 SSECBL SSECBL	8	40~130	17	37.5	12	20	M2×2.5	27.5	6.5	0.3	7	5	4.7	0.3	2.4×4.2×2.3	15	5
	10	55~275	20	49.6	15	26	M3×3	38.6	7.8	0.3	9	5.5	5.5	0.3	3.5×6×3.5	20	7.5
	13	70~470	27	54.8	20	30	M3×3.5	40.8	10	0.5	12	7.5	7.5	0.5	3.5×6×4.5	25	10
	16	110~670	32	70.3	25	40	M3×4	55.3	12	0.5	15	8.5	9.5	0.5	3.5×6×4.5	40	15

①L寸指定タイプはレール両端を均等にカットします。その場合、G寸法は表と異なります。計算方法、詳細はP553



kgf=N×0.101972

H C(動) kN	基本定格荷重 静的許容モーメント		質量 kg N・m
	Co(静) kN	Ma N・m	
8	1.5	3.3	10.1
10	2.5	5.0	18.8
13	3.6	7.6	34.0
16	6.9	13.5	80.7

kgf

N

m

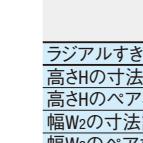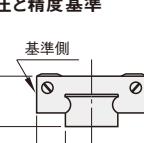

標準ブロックとの比較表

・標準タイプブロックよりもブロック長さがコンパクト
・基本定格荷重C(動)は1ブロックタイプよりも最大192%UP。ロングブロックにすることでH寸のダウンサイズが可能
・基本定格荷重Co(静)では1ブロック、2ブロックタイプと比較して同等以上。2ブロックタイプならガイドブロック長さのコンパクト化が可能

H	ブロック全長(L1)				基本定格荷重 C(動) kN				基本定格荷重 Co(静) kN			
	標準 1ブロック	標準 2ブロック	超ロング 1ブロック		標準 1ブロック	標準 2ブロック	超ロング 1ブロック		標準 1ブロック	標準 2ブロック	超ロング 1ブロック	
			対標準 1ブロック	対標準 2ブロック			対標準 1ブロック	対標準 2ブロック			対標準 1ブロック	対標準 2ブロック
8	23.6	47.2	37.5	+13.9	-9.7	0.9	1.8	1.5	167%	83%	1.5	3
10	30	60	49.6	+19.6	-10.4	1.5	3	2.5	167%	83%	2.5	5
13	33.9	67.8	54.8	+20.9	-13	2.2	4.4	3.6	164%	82%	3.3	6.6
16	42.4	84.8	70.3	+27.9	-14.5	3.6	7.2	6.9	192%	96%	5.4	10.8



Price
価格

■数量スライド価格 (1円未満切り捨て) P127

●ステンレス鋼

数量区分 小口 大口 大口

数量 1~4 5~10 11~15 16~

値引率 基準単価 5% 20% 20%

出荷日 通常 +3日 お見積り

①表示数量超えはWOSにてご確認ください。

②表示数量超えはWOSにてご確認ください。