

MINIATURE LINEAR GUIDES -WIDE RAIL/WIDE BLOCK TYPE-

ミニチュアリニアガイド -ワイドレール-

-ワイド標準ブロック/軽予圧・微すきま-

リニアガイド ミスミリニアガイド
総合情報サイト 検索
大口相談はこち ミスミリニアガイド大口 検索

プライスダウン
最大16%
新スライド価格



■特長：ミスミオリジナル規格、ワイドブロックタイプ。標準品に比べボルトサイズが大きくなり、締結強度が向上します。

ミスミオリジナル




M材質 H硬度	Type		L寸法	ブロック数
	軽予圧 上級	微すきま 並級		
標準材質 ステンレス鋼 56HRC~	SSEBWM	SSEBWMZ	定寸	1
	SSE2BWM	SSE2BWMZ		2
	SSEBWML	SSEBWMLZ	指定	1
	SSE2BWML	SSE2BWMLZ		2
	SEBWM	SEBWMZ	定寸	1
	SE2BWM	SE2BWMZ		2
	SEBWML	SEBWMLZ	指定	1
	SE2BWML	SE2BWMLZ		2
耐熱温度：-20~80°C				

●プロックとレールのセット品としてラジアルすきまと精度を保証していますので、プロック、レールの単品販売はしておりません。

●指定期寸の場合、価格表のL寸は選択できません。

SSEBWML9-81(指定期寸)
SSEBWML9-80(指定期寸) × ... SSEBWML9-80(定寸)にてご注文ください。

●指定期寸の場合、価格表のL寸は選択できません。

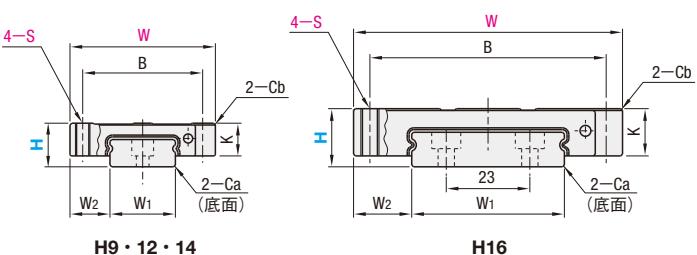

●L寸指定タイプのG寸法は下表と異なります。詳細はP553参照。

■使用上の注意
●プロックにはボール脱落防止の保持器(ワイヤー)が装着されています。
●ワイヤーの取り扱いはP547を参照ください。
●プロックとレールを組み換えて使用した場合は、ラジアルすきまと精度の保証は出来ません。
●寿命計算はP549参照
●寿命計算ソフト(http://download.misumi.jp/mol/fa_soft.html)をご利用ください。
●基準面はプロックとレールに直線溝が入っている側です。必ず基準面同士を合わせてご使用ください。
●レールを継ぎ足して使用することは出来ません。
●リニアガイドは、レール固定後(レールねじ締結後及び、基準面へ押付後)の精度を保証しております。
レールのわずかな曲りは固定することにより矯正されますので、ご使用上問題ありません。

■その他
・リチウム系石けん基グリース(協同油脂製マルテンブグリースPS2)封入済み。
・寿命計算はP549参照
・寿命計算ソフト(http://download.misumi.jp/mol/fa_soft.html)をご利用ください。

型式 Type	H	L	ブロック寸法										ガイドレール寸法				
			W	L1	B	C	S	L2	K	Cb	W1	W2	H1	Ca	F	G	
(1) 内寸法は2ブロックタイプの最短レール長さです。	9	50~290 (110)	36	31.1	29	12	M4	20.1	7	0.3	14	11	5.2	0.5	3.5×6×3.2	30	10
ステンレス鋼 標準仕様 SSEBWM SSE2BWM SSEBWML SSE2BWML	12	50~290 (110)	40	38	33	12	M4	27	9	0.3	18	11	7.5	0.5	3.5×6×4.5	30	10
炭素鋼 SEBWM SE2BWM SEBWML SE2BWML	14	70~470 (150)	51	44.3	44	15	M4	30.1	11	0.5	24	13.5	8	0.5	4.5×8×4.5	40	15
	16	70~670 (190)	74	55	65	20	M5	40	13	0.5	42	16	9.5	0.5	4.5×8×4.5	40	15


●L寸指定タイプはレール両端を均等にカットします。その場合、G寸法は表中と異なります。計算方法、詳細はP553

kgf=N×0.101972

H	基本定格荷重		静的許容モーメント		質量		ブロック kg	ガタレル kg/m
	C(動) kN	Ca(静) kN	Ma N·m	Mb N·m	Mc N·m			
9	1.4	2.2	7.8	7.8	15.5	0.035	0.50	
12	2.3	3.7	13.7	16.3	30.4	0.06	0.96	
14	3.5	5.3	20.6	22.3	52.1	0.11	1.40	
16	5.8	8.5	40.2	43.6	148	0.2	2.95	



予圧と精度基準

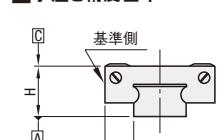

単位: μm

仕様	軽予圧 上級	微すきま 並級							
		SSEBWML	SSE2BWL	SSEBWMLZ	SSE2BWMLZ	SEBWM	SE2BWM	SEBWML	SE2BWMLZ
ラジアルすきま	—3~0	0~+15							
高さHの寸法許容差	±20	±20							
高さHのペア相互差	15	40							
幅W2の寸法許容差	±25	±25							
幅W2のペア相互差	20	40							
A面に対するC面の走行平行度			P547参照						
B面に対するD面の走行平行度									

●微すきまタイプはレールとブロックの間にすきま(ガタ)がございます。
精度・剛性を必要とする場合は軽予圧タイプをご選定ください。

P547参照



Price
価格

■数量スライド価格 (1円未満切り捨て) P127

●ステンレス鋼

数量区分	標準対応		個別対応
	小口	大口	
数量	1~4	5~6	7~15
値引率	基準単価 5%	20%	20%
出荷日	通常	+3日	お見積り

●表示数量超えはWOSにてご確認ください。

H	定寸 L	¥基準単価			
		ステンレス鋼		炭素鋼	
上級	並級	上級		並級	
		SSEBWM	SSE2BWM	SSEBWML	SSE2BWMLZ
50	5,230	—	4,570	—	4,790
80	5,230	—	4,570	—	4,180
110	5,670	8,650	4,960	7,570	5,180
140	6,060	9,060	5,310	7,920	5,540
170	6,620	9,610	5,780	8,400	6,050
200	7,660	10,660	6,690	9,310	7,010
230	9,300	12,300	8,130	10,750	8,510
260	10,940	13,930	9,560	12,170	10,020
290	12,950	15,940	11,310	13,930	11,850
50	5,990	—	5,240	—	5,500
80	5,990	—	5,240	—	4,810
110	6,590	10,190	5,760	8,910	6,030
140	7,370	10,980	6,440	9,600	6,740
170	8,140	11,750	7,120	10,270	7,460
200	8,950	12,550	7,830	10,970	8,200
230	9,920	13,520	8,670	11,810	9,080
260	10,880	14,490	9,510	12,670	9,970
290	12,140	15,740	10,610	13,760	11,120
70	6,470	—	6,150	—	5,930
110	6,470	—	6,150	—	5,630
150	7,060	10,920	6,710	10,370	6,480
190	7,910	11,750	7,510	11,160	7,240
230	8,880	12,720	8,430	12,080	8,120
270	9,660	13,510	9,180	12,830	8,840
310	11,010	15,380	10,460	14,620	10,100
350	11,950	16,330	11,350	15,510	10,930
390	12,740	17,120	12,100	16,260	11,670
430	13,520	17,900	12,840	17,000	12,390
470	14,430	18,810	13,710	17,870	13,220
510	15,340	19,720	14,570	18,740	14,050
550	16,020	20,410	15,220	19	