

SLIDE RAILS -LIGHT LOAD TYPE-

スライドレール

—軽荷重・スチール製・ステンレス製—

定格荷重：176N～260N/2本


CADデータフォルダ名：09_Slide_Rails

■特長：レール本体にスチール、表面処理に三価クロムを使用。RoHS規制に対応した低価格なスライドレールです。

■スチール製・2段引きタイプ

SRY27

引き抜き：不可

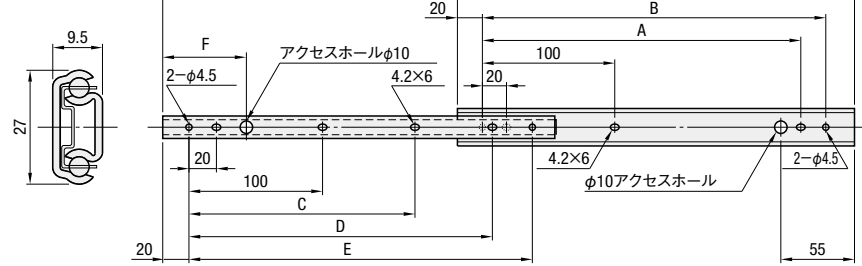

Ⓜ 材質 スチール
Ⓢ 表面処理 光沢クロメート処理(三価クロム)

Ⓜ 材質 スチール
Ⓢ 表面処理 光沢クロメート処理(三価クロム)

Ⓜ 材質 スチール
Ⓢ 表面処理 光沢クロメート処理(三価クロム)

型式		レール長さ	ストローク	A	B	C	D	E	F	定格荷重(N/2本)	¥基準単価 1～4コ	¥スライド単価 5～9コ	¥スライド単価 10～20コ
Type	No.												
SRY27	20	200	135	140	160	—	140	160	62.5	260	770	610	530
	25	250	185	190	210	150	190	210	62.5	240	820	650	560
	30	300	222	240	260	190	240	260	62.5	230	930	730	630
	35	350	260	290	310	225	290	310	62.5	210	1,050	830	720
	40	400	297	340	360	265	340	360	62.5	200	1,170	910	790
	45	450	334	390	410	300	390	410	142.5	180	1,310	1,030	900
	50	500	371	440	460	337	440	460	142.5	170	1,450	1,130	990

Ⓜ 水平に取付けた場合、定格荷重の目安は25% (参考値) です。Ⓜ レールの引き抜きはできません。

Ⓜ レール取付け用のボルトはM3のトラス小ねじ(P-2-261・262)、または、バインド小ねじ(P-2-260)をご使用ください。

■特長：レールには耐蝕性に優れたSUS304を使用しております。全閉時に簡易保持が可能です。使用例P646参照



■ステンレス製・2段引きタイプ

SSRY27

SSRP27

(簡易開時保持タイプ)

引き抜き：不可

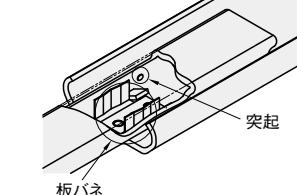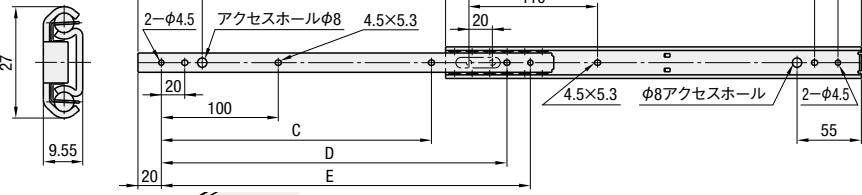

■簡易開時保持タイプ

- ・収納方向に0.5kg以上(参考値)の力を加えると保持が解除されます。
- ・レールを完全に引き出した時に、突起が板バネに引っかかり、収納方向にレールを簡易的に保持します。引き出しを開けた状態で作業をする時に便利です。
- ・スライドレールを垂直又は傾斜状態で使用する場合は、レール落下防止用の機構を外部に用意ください。

Ⓜ 材質 レール SUS304
ボール SUS440C

Ⓜ 材質 レール SUS304
ボール SUS440C

Ⓜ 材質 レール SUS304
ボール SUS440C

型式		レール長さ	ストローク	A	B	C	D	E	定格荷重(N/2本)	SSRY27 ¥基準単価 1～5コ	SSRY27 ¥スライド単価 6～20コ	SSRP27 ¥基準単価 1～5コ	SSRP27 ¥スライド単価 6～20コ
Type	No.												
SSRY27 SSRP27	08	203.2	136.1	143.2	163.2	—	143.2	163.2	255	950	900	1,170	1,110
	10	254	186.9	194	214.0	154	194	214	235	1,070	1,020	1,290	1,220
	12	304.8	225.0	244.8	264.8	194.8	244.8	264.8	235	1,220	1,160	1,440	1,360
	14	355.6	263.1	295.6	315.6	230.6	295.6	315.6	225	1,360	1,290	1,580	1,500
	16	406.4	301.2	346.4	366.4	271.4	346.4	366.4	206	1,510	1,430	1,730	1,640
	18	457.2	339.3	397.2	417.2	307.2	397.2	417.2	196	1,650	1,570	1,870	1,770
	20	508	377.4	448	468.0	345	448	468	176	1,800	1,710	2,020	1,910

Ⓜ 水平に取付けた場合、定格荷重の目安は25% (参考値) です。

Ⓜ レールの引き抜きはできません。Ⓜ レール取付け用のボルトはM4の六角穴付ボタンボルト(P-2-212)をご使用ください。



注文例

型式

SSRY2718

SRYP2720



出荷日



在庫品

翌日出荷

P127

Ⓜ ご希望によりPM6:00迄、当日出荷受付致します。

■数量別出荷日

数量区分	標準対応	個別対応
小口	1～20	21～
大口	通常	お見積り

Ⓜ 表示数量超えはWOSにてご確認ください。

SLIDE RAILS -LIGHT LOAD TYPE-

スライドレール

—軽荷重・スチール製・ステンレス製—

定格荷重：275N～370N/2本


CADデータフォルダ名：09_Slide_Rails

■特長：レール本体はスチール、表面処理に三価クロムを使用。RoHS規制に対応した低価格なスライドレールです。

■スチール製・3段引きタイプ

SRXY27

引き抜き：不可

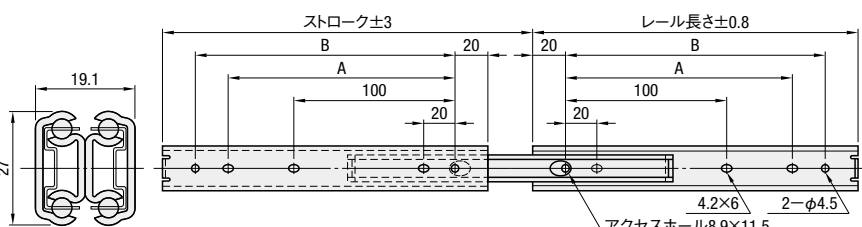

Ⓜ 材質 スチール
Ⓢ 表面処理 光沢クロメート処理(三価クロム)

Ⓜ 材質 スチール
Ⓢ 表面処理 光沢クロメート処理(三価クロム)

Ⓜ 材質 スチール
Ⓢ 表面処理 光沢クロメート処理(三価クロム)

型式		レール長さ	ストローク	A	B	定格荷重(N/2本)	¥基準単価 1～5コ	¥スライド単価 6～20コ
Type	No.							
SRXY27	20	200	228.8	140	160	370	1,720	1,630
	25	250	276.2	190	210	360	1,770	1,680
	30	300	327.2	240	260	350	2,020	1,920
	35	350	376.4	290	310	330	2,260	2,150
	40	400	425.6	340	360	310	2,510	2,380
	45	450	474.8	390	410	290	2,810	2,670
	50	500	524.0	440	460	280	3,100	2,950

Ⓜ 水平に取付けた場合、定格荷重の目安は25% (参考値) です。Ⓜ 3段引きタイプです。レールの引き抜きはできません。

Ⓜ レール取付け用のボルトはM3のトラス小ねじ(P-2-261・262)、または、バインド小ねじ(P-2-260)をご使用ください。

■特長：レールには耐蝕性に優れたSUS304を使用しております。全閉時に簡易保持が可能です。使用例P646参照



■ステンレス製・3段引きタイプ

SSRXY27

SSRXC27

(簡易開時保持タイプ)

引き抜き：不可

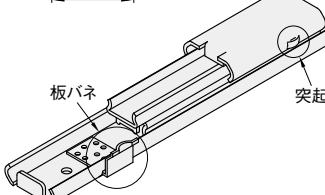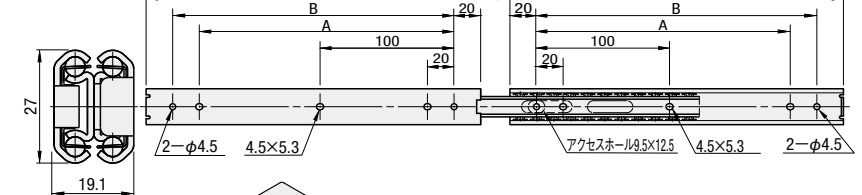

■簡易開時保持タイプ

- ・引き出し方向に2kg/本以上(参考値)の力を加えると保持が解除されます。
- ・レールを収納した時に、突起が板バネに引っかかり、引き出し方向にレールを簡易的に保持します。振動などで引き出しが開くのを防止します。
- ・スライドレールを垂直又は傾斜状態で使用する場合は、レール落下防止用の機構を外部に用意ください。

Ⓜ 材質 レール SUS304
ボール SUS440C

Ⓜ 材質 レール SUS304
ボール SUS440C

Ⓜ 材質 レール SUS304
ボール SUS440C

型式		レール長さ	ストローク	A	B	定格荷重(N/2本)	SSRXY27 ¥基準単価 1～5コ	SSRXY27 ¥スライド単価 6～20コ	SSRXC27 ¥基準単価 1～5コ	SSRXC27 ¥スライド単価 6～20コ
Type	No.									
SSRXY27 SSRXC27	08	203.2	225.2	143.2	163.2	373	1,810	1,720	2,100	1,990
	10	254	276.0	194	214.0	363	2,170	2,060	2,440	2,310
	12	304.8	326.8	244.8	264.8	353	2,500	2,380	2,750	2,610
	14	355.6	377.6	295.6	315.6	333	2,800	2,660	3,030	2,870
	16	406.4	428.4	346.4	366.4	313	3,120	2,950	3,330	3,160
	18	457.2	479.2	397.2	417.2	294	3,410	3,240	3,610	3,430
	20	508	530.0	448	468.0	275	3,730	3,540	3,900	3,700

Ⓜ 水平に取付けた場合、定格荷重の目安は25% (参考値) です。

Ⓜ レールの引き抜きはできません。Ⓜ レール取付け用のボルトはM4の六角穴付ボタンボルト(P-2-212)をご使用ください。



注文例

型式

SSRXC2708

SRXY2735



出荷日



在庫品

翌日出荷

P127

Ⓜ ご希望によりPM6:00迄、当日出荷受付致します。

■数量別出荷日

数量区分	標準対応	個別対応
小口	1～20	21～
大口	通常	お見積り

Ⓜ 表示数量超えはWOSにてご確認ください。