

**スライドレール**

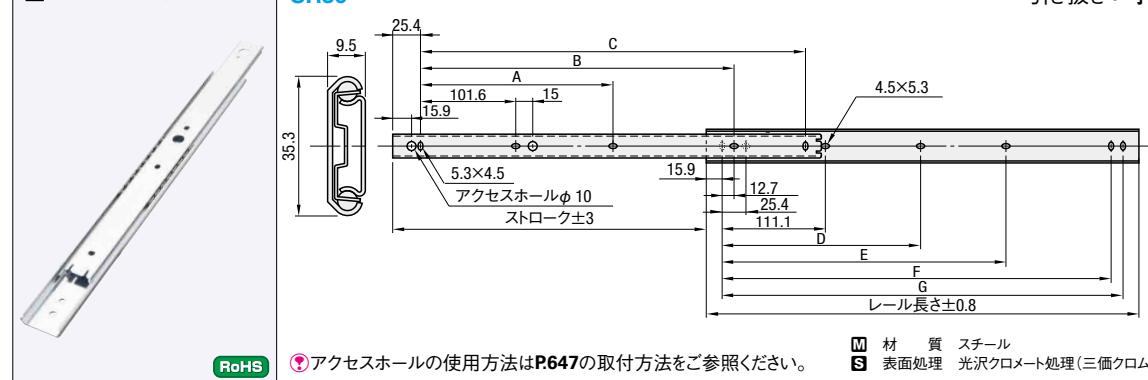
-中荷重・スチール製・ステンレス製-

**定格荷重: 225N~481N/2本**

◎ CADデータフォルダ名: 09\_Slide\_Rails

■特長: レール本体にスチール、表面処理に三価クロムを使用。RoHS規制に対応した低価格なスライドレールです。

■スチール製・2段引きタイプ

**SR36**

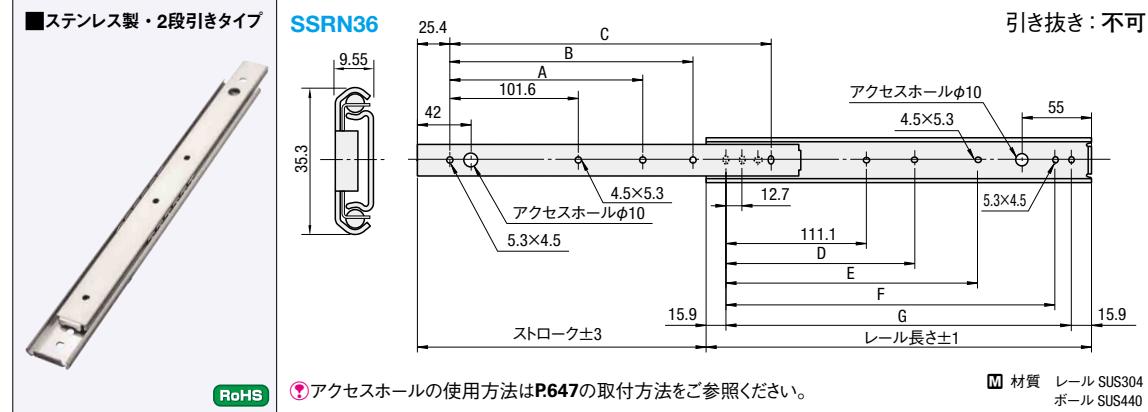
型式		レール長さ	ストローク	A	B	C	D	E	F	G	定格荷重(N/2本)	¥基準単価 1~5コ	¥スライド単価 6~20コ
Type	No.												
SR36	12	305	229	—	152.4	254	—	149.2	260.3	273	294	770	550
	14	356	279	—	203.2	304.8	—	200	311.1	323.8	363	860	610
	16	406	305	—	254	355.6	—	250.8	361.9	374.6	382	960	690
	18	457	330	203.2	304.8	406.4	212.7	301.6	412.7	425.4	362	1,070	760
	20	508	381	228.6	355.6	457.2	238.1	352.4	463.5	476.2	323	1,160	830
	22	559	406	254	406.4	508	263.5	403.2	514.3	527	304	1,230	890
	24	610	432	279.4	457.2	558.8	288.9	454	565.1	577.8	265	1,350	970
	26	660	483	304.8	508	609.6	314.3	504.8	615.9	628.6	235	1,460	1,050
	28	711	508	330.2	558.8	660.4	339.7	555.6	666.7	679.4	225	1,600	1,150

■水平に取付けた場合、定格荷重の目安は25%（参考値）です。■レール取付け用のボルトはM4のトラス小ねじ（P2-261・262）、または、バインド小ねじ（P2-260）をご使用ください。

■ストローク限界まで引いた時に一旦止まります。それ以上強く引くとインナーレールとアウターレールを外すことができます。

■特長: レールには耐蝕性に優れたSUS304を使用しております。

■ステンレス製・2段引きタイプ

**SSRN36**

型式		レール長さ	ストローク	A	B	C	D	E	F	G	定格荷重(N/2本)	¥基準単価 1~3コ	¥スライド単価 4~20コ
Type	No.												
SSRN36	12	304.8	228.6	—	152.4	254	—	149.2	260.3	273	481	1,010	850
	14	355.6	279.4	—	203.2	304.8	—	200	311.1	323.8	461	1,080	910
	16	406.4	304.8	—	254	355.6	—	250.8	361.9	374.6	422	1,150	1,010
	18	457.2	330.2	203.2	304.8	406.4	212.7	301.6	412.7	425.4	402	1,210	1,090
	20	508	381	228.6	355.6	457.2	238.1	352.4	463.5	476.2	363	1,290	1,220
	22	558.8	406.4	254	406.4	508	263.5	403.2	514.3	527	333	1,370	1,300
	24	609.6	431.8	279.4	457.2	558.8	288.9	454	565.1	577.8	294	1,440	1,370
	26	660.4	482.6	304.8	508	609.6	314.3	504.8	615.9	628.6	265	1,840	1,750
	28	711.2	508	330.2	558.2	660.4	339.7	555.6	666.7	679.4	245	1,950	1,860

■水平に取付けた場合、定格荷重の目安は25%（参考値）です。■レールの引き抜きはできません。

■レール取付け用のボルトはM4の十字穴付きねじ（P2-254）をご使用ください。

Order  
注文例  
SSRN3628  
SR3624Delivery  
出荷日  
在庫品  
翌日出荷 P127  
ご希望によりPM6:00迄、当日出荷受付致します。数量別出荷日  
標準対応 小口 大口  
数量区分 1~20 21~  
重量 通常 お見積り  
表示数量超えはWOSにてご確認ください。**スライドレール**

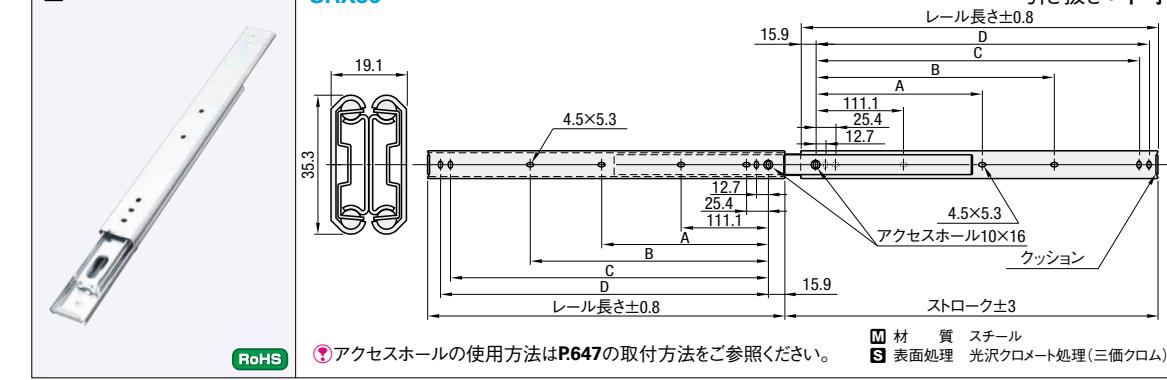
-中荷重・スチール製・ステンレス製-

**定格荷重: 294N~588N/2本**

◎ CADデータフォルダ名: 09\_Slide\_Rails

■特長: レール本体はスチール、表面処理に三価クロムを使用。RoHS規制に対応した低価格なスライドレールです。

■スチール製・3段引きタイプ

**SRX36**

型式		レール長さ	ストローク	A	B	C	D	定格荷重(N/2本)	¥基準単価 1~5コ	¥スライド単価 6~20コ
Type	No.									
SRX36	12	305	324.2	—	149.2	260.3	273	500	1,120	1,060
	14	356	375.4	—	200	311.1	323.8	529	1,230	1,160
	16	406	424.6	—	250.8	361.9	374.6	500	1,340	1,270
	18	457	475.8	212.7	301.6	412.7	425.4	461	1,460	1,380
	20	508	527	238.1	352.4	463.5	476.2	451	1,570	1,490
	22	559	578.2	263.5	403.2	514.3	527	402	1,630	1,540
	24	610	629.4	288.9	454	565.1	577.8	353	1,740	1,650
	26	660	678.6	314.3	504.8	615.9	628.6	333	1,910	1,810
	28	711	729.8	339.7	555.6	666.7	679.4	294	1,960	1,860

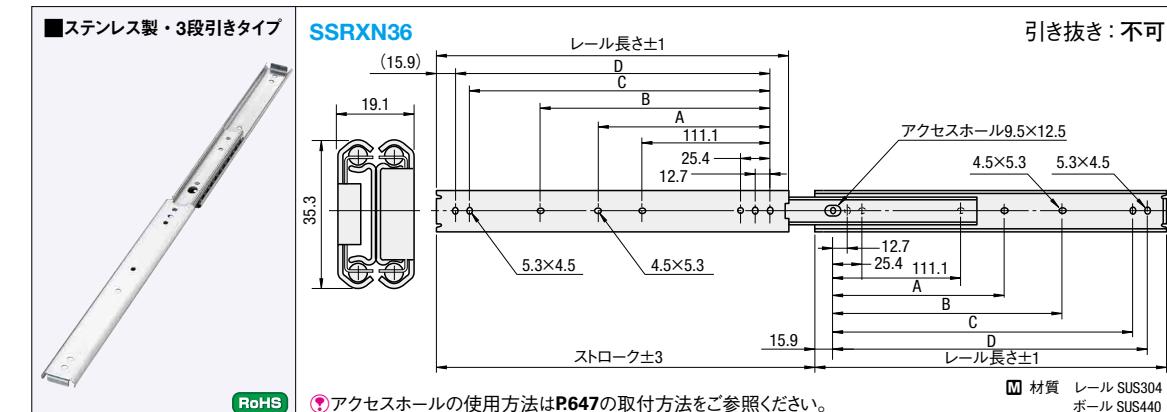
■水平に取付けた場合、定格荷重の目安は25%（参考値）です。

■引出しが完全に引出せる3段引きタイプです。レールの引き抜きはできません。

■レール取付け用のボルトはM4のトラス小ねじ（P2-261・262）、または、バインド小ねじ（P2-260）をご使用ください。

■特長: レールには耐蝕性に優れたSUS304を使用しております。

■ステンレス製・3段引きタイプ

**SSRXN36**

型式		レール長さ	ストローク	A	B	C	D	定格荷重(N/2本)	¥基準単価 1~5コ	¥スライド単価 6~20コ
Type	No.									
SSRXN36	12	304.8	327.2	—	149.2	260.3	273	588	2,740	2,600
	14	355.6	377.9	—	200	311.1	323.8	579	2,820	2,670
	16	406.4	428.7	—	250.8	361.9	374.6	559	3,050	2,890
	18	457.2	479.5	212.7	301.6	412.7	425.4	549	3,290	3,120
	20	508.0	530.3	238.1	352.4	463.5	476.2	530	3,550	3,370
	22	558.8	580.3	263.5	403.2	514.3	527	500	3,780	3,590
	24	609.6	631.9	288.9	454	565.1	577.8	480	4,150	3,