


サポートユニット 固定側・角型タイプ<省スペース>

ーコンパクト・低床・取付穴付狭ピッチタイプー

● CADデータフォルダ名: 10_Ball_Screws

④ 従来サポートユニットよりも、高さ方向・幅方向等がコンパクトになっていますので省スペース設計が容易で、小型装置に最適です。

■固定側コンパクトタイプ

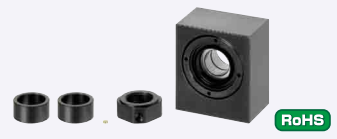


Type	材質	S表面処理
BSQ BSQM	S45C SS400	①③⑤⑥ 四三酸化鉄皮膜 無電解ニッケルメッキ

④ サイズが最もコンパクトなタイプです。

■構成部品

番号	部品名称	数量
①	ベアリングハウジング	1
②	日系アンギュラベアリング0級*	1組
③	カバー	1
④	オイルシール	2
⑤	カラー	2
⑥	締付けナット(セットピース付き)	1

④ ①②③④は一体ですから分解しないでください。
④ d=8には④オイルシールは1ヶです。
*No.8はアンギュラベアリング5級を使用。
*No.10Sはオイルシールの内径が従来品よりも小さくなっています。
④ ミスミのボールねじと一緒にご使用される際はサポートユニットの付属カラーが1つ余ります。

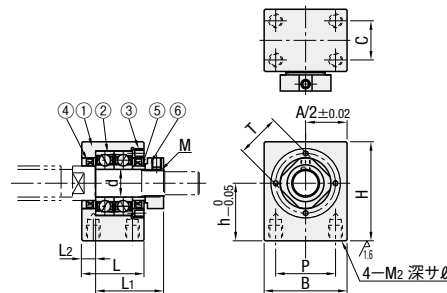

型式																	BSQ	BSQM
Type	No.	d	L	L1	L2	B	H	h	P	M2	ℓ	C	M (細目)	T	オイルシール 適応軸径	¥基準単価 1~10コ	¥基準単価 1~10コ	
BSQ BSQM	8	8	23	26	4	32	32	17	23	5	6	14	M8×1.0	14	11.5	7,050	8,590	
	10S	10	27	29.5	6	36	43	25	26	6	10	17	M10×1.0	17	12	5,540	6,650	
	12	12	27	29.5	6	36	43	25	26	6		17	M12×1.0	19	15	5,640	6,710	
	15	15	29	38	5	46	52	30	34	6	12	19	M15×1.0	22	20	6,380	7,660	

Price 価格	数量区分	標準対応 小口	個別対応 大口
数量	1~10	11~	11~
値引率	基準単価	5%	5%
出荷日	通常	お見積り	お見積り


④ 表示数量超えはWOSにてご確認ください。

■固定側低床タイプ



Type	材質	S表面処理
BSV BSVM	S45C SS400	①③⑥⑦ 四三酸化鉄皮膜 無電解ニッケルメッキ

④ 取付高さを最も低くできるタイプです。

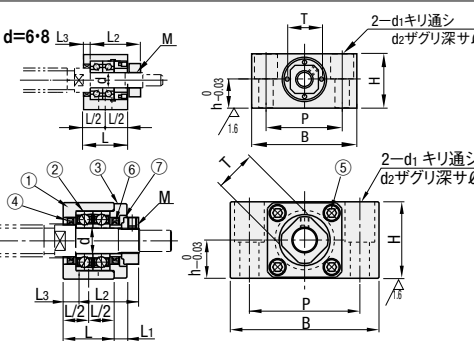

型式	No.	d	L	L1	L2	L3	B	H	h	P	d1	d2	ℓ	M (細目)	T	オイルシール 適応軸径	BSV ¥基準単価 1~10コ	BSVM ¥基準単価 1~10コ
BSV BSVM	6	6	20	—	22.5	3.5	42	22	11	30	5.5	9.5	12	M6×0.75	12	—	7,050	7,810
	8S	8	23	—	26	4	52	28	14	38	6.6	11	15	M8×1.0	14	10	6,170	7,490
	10S	10	24	6	29.5	6	70	36	18	52	9	14	19	M10×1.0	17	12	6,330	7,620
	12	12	24	6	29.5	6	70	36	18	52	9	14	19	M12×1.0	19	15	7,410	8,990
	15	15	25	6	38	5	80	41	21	60	11	17	21	M15×1.0	22	20	9,380	11,160

Price 価格	数量区分	標準対応 小口	個別対応 大口
数量	1~10	11~	11~
値引率	基準単価	5%	5%
出荷日	通常	お見積り	お見積り


④ 表示数量超えはWOSにてご確認ください。

■固定側取付穴狭ピッチタイプ



Type	材質	S表面処理
BSA BSAM	S45C SS400	①③⑥⑦ 四三酸化鉄皮膜 無電解ニッケルメッキ

④ 幅方向をコンパクトにできるタイプです。

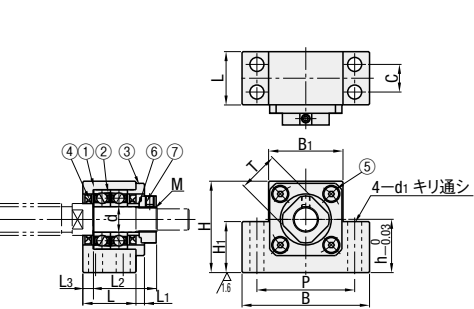

型式	No.	d	L	L1	L2	L3	B	H	h	B1	H1	P	C	d1	M (細目)	T	オイルシール 適応軸径	BSA ¥基準単価 1~10コ	BSAM ¥基準単価 1~10コ
BSA BSAM	10S	10	25	4	29.5	5	60	39	22	34	21	46	13	6.6	M10×1.0	17	12	6,790	8,240
	12	12	25	4	29.5	5	60	43	25	35	24	46	13	6.6	M12×1.0	19	15	6,960	8,380
	15	15	27	6	38	6	70	48	28	40	27	54	15	6.6	M15×1.0	22	20	8,150	9,890

Price 価格	数量区分	標準対応 小口	個別対応 大口
数量	1~10	11~	11~
値引率	基準単価	5%	5%
出荷日	通常	お見積り	お見積り

④ 表示数量超えはWOSにてご確認ください。

Order
注文例Delivery
出荷日

在庫品 翌日出荷 ④ P.127

④ ご希望によりPM6:00迄、当日出荷受付致します。

④ サポートユニットの取付部精度及びベアリング、付属カラー、締付けナット詳細は④ P.777

④ ボールねじ適用表④ P.774

④ 付属品は組立の際に必ず必要ですので大切に保管してください。

サポートユニット 支持側・角型タイプ<省スペース>

ーコンパクト・低床・取付穴狭ピッチタイプー

● CADデータフォルダ名: 10_Ball_Screws

④ 固定側と同サイズで、高さ方向・幅方向等がコンパクトになっています。固定側と合わせてご利用ください。

■支持側コンパクトタイプ




Type	材質	S表面処理
BUQ BUQM	S45C	四三酸化鉄皮膜 無電解ニッケルメッキ

■構成部品

番号	部品名称	数量
①	ハウジング	1
②	日系ラジアルベアリング	1
③	止め輪*	1

*BUQMの③止め輪はステンレスタイプになります。

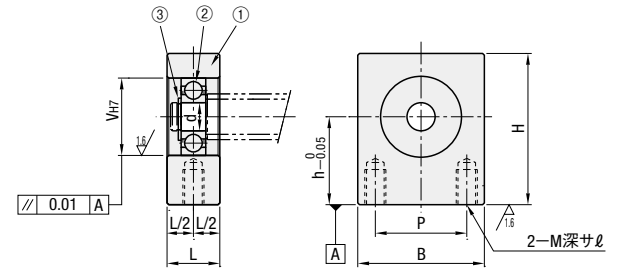

型式	No.	d	L	B	H	h	P	V	M	ℓ	ベアリング 形式	使用止め輪	BUQ ¥基準単価 1~10コ	BUQM ¥基準単価 1~10コ
BUQ BUQM	8	6	15	32	32	17	23	17	5	6	B606ZZ	STWN・S6	2,110	2,230
	10	8	20	36	43	25	26	22	6	10	B608ZZ	STWN・S8	2,220	2,320
	12	10	20	46	52	30	34	26	6	10	B6000ZZ	STWN・S10	2,310	2,420
	15	15	46	52	30	34	32	26	6	12	B6002ZZ	STWN・S15	2,550	2,690

Price 価格	数量区分	標準対応 小口	個別対応 大口
数量	1~10	11~	11~
値引率	基準単価	5%	5%
出荷日	通常	お見積り	お見積り

④ 表示数量超えはWOSにてご確認ください。

■支持側低床タイプ




Type	材質	S表面処理
BUV BUVM	S45C	四三酸化鉄皮膜 無電解ニッケルメッキ

■構成部品

番号	部品名称	数量
①	ハウジング	1
②	日系ラジアルベアリング	1
③	止め輪*	1

*BUVMの③止め輪はステンレスタイプになります。

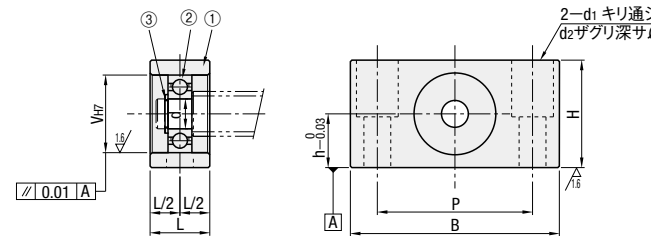

型式	No.	d	L	B	H	h	P	V	d1	d2	ℓ	ベアリング 形式	使用止め輪	BUV ¥基準単価 1~10コ	BUVM ¥基準単価 1~10コ
BUV BUVM	6	6	12	42	22	11	30	17	5.5	9.5	12	B606ZZ	STWN・S6	2,100	2,440
	8	6	15	52	28	14	38	17	6.6	11	15	B606ZZ	STWN・S6	2,200	2,530
	10	8	20	70	36	18	52	22	9	14	19	B608ZZ	STWN・S8	2,650	4,060
	12	10	20	70	36	18	52	26	9	14	19	B6000ZZ	STWN・S10	2,800	4,200
	15	15	20	80	41	21	60	32	11	17	21	B6002ZZ	STWN・S15	2,950	4,490

Price 価格	数量区分	標準対応 小口	個別対応 大口
数量	1~10	11~	11~
値引率	基準単価	5%	5%
出荷日	通常	お見積り	お見積り

④ 表示数量超えはWOSにてご確認ください。

■支持側取付穴狭ピッチタイプ




Type	材質	S表面処理
BUA BUAM	S45C	四三酸化鉄皮膜 無電解ニッケルメッキ

■構成部品

番号	部品名称	数量
①	ハウジング	1
②	日系ラジアルベアリング	1
③	止め輪*	1

*BUAMの③止め輪はステンレスタイプになります。

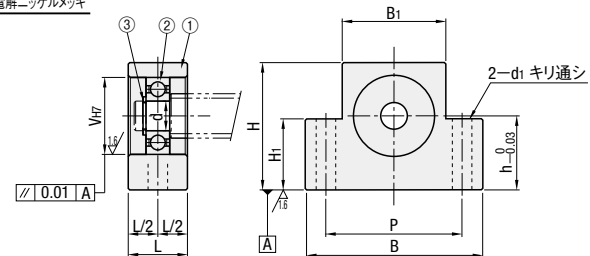

型式	No.	d	L	B	H	h	B1	H1	P	V	d1	ベアリング 形式	使用止め輪	BUA ¥基準単価 1~10コ	BUAM ¥基準単価 1~10コ
BUA BUAM	10	8	20	60	39	22	34	21	46	22	6.6	B608ZZ	STWN・S8	2,650	3,580
	12	10	20	48	28	25	35	24	27	54	32	B6000ZZ	STWN・S10	2,800	3,700
	15	15	20	70	48	28	40	27	54	32	32	B6002ZZ	STWN・S15	2,950	3,950

Price 価格	数量区分	標準対応 小口	個別対応 大口
数量	1~10	11~	11~
値引率	基準単価	5%	5%
出荷日	通常	お見積り	お見積り

④ 表示数量超えはWOSにてご確認ください。

Order
注文例Delivery
出荷日

在庫品 翌日出荷 ④ P.127

④ ご希望によりPM6:00迄、当日出荷受付致します。