

片持ちピン  
ーフランジタイプー

2日目納期短縮  
出荷

大口  
対応  
BIG ORDER

ステンレス・めっき品  
脱脂洗浄サービス  
対応商品詳細は下記URLへ  
http://fa.misumi.jp

 
カタログ規格外品はこちら P.131  
CADデータフォルダ名: 13\_Hinge\_Pins

止め輪タイプ




RoHS

| Type    | 材質       | 表面処理       |
|---------|----------|------------|
| ラウンドタイプ | コンパクトタイプ |            |
| FXFA    | FXEA     | S45C相当     |
| PFXFA   | PFXEA    | 四三酸化鉄皮膜    |
| SFXFA   | SFXEA    | 無電解ニッケルメッキ |
|         |          | SUS304     |



FXFA・FXEA以外のタイプのR0.2部は逃げ溝になります。

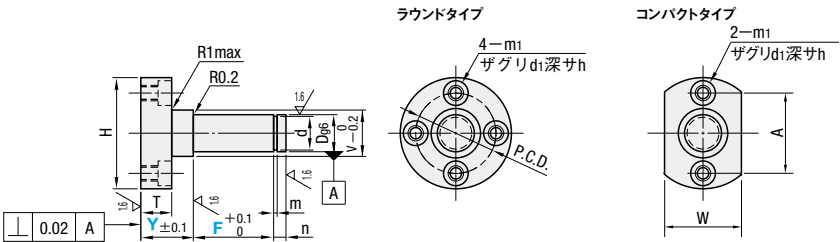

寸法によりセンター穴が付く場合がございます。

| 型式       | No. | D  | 指定1mm単位 | V  | H  | T  | m1   | d1  | h   | P.C.D. | d許容差   | m      | n | W  | A  | Y基準単価   |
|----------|-----|----|---------|----|----|----|------|-----|-----|--------|--------|--------|---|----|----|---------|
| Type     | No. | Y  | F       |    |    |    |      |     |     |        |        |        |   |    |    | ラウンドタイプ |
| ラウンドタイプ  | 6   | 6  | 5~100   | 8  | 26 | 17 | M 4  | 6.5 | 3.5 | 17     | ±0.075 | 0.7    | 2 | 14 | 17 | 1,230   |
| FXFA     | 6A  | 8  |         | 10 | 28 | 23 | M 4  | 6.5 | 3.5 | 23     | +0.090 |        |   | 15 | 19 | 1,320   |
| PFXFA    | 8A  | 10 |         | 12 | 32 | 30 | M 5  | 8   | 4.4 | 30     | 0      | 0.9    | 3 | 16 | 23 | 1,400   |
| SFXFA    | 10A | 12 |         | 13 | 40 | 36 | M 4  | 6.5 | 3.5 | 36     | -0.090 |        |   | 17 | 24 | 1,500   |
| コンパクトタイプ | 12  | 12 |         | 15 | 36 | 26 | M 5  | 8   | 4.4 | 26     | 11.5   | 1.15   | 4 | 20 | 26 | 1,580   |
| FXEA     | 13  | 13 |         | 16 | 38 | 27 | M 6  | 9.5 | 5.4 | 27     | -0.110 |        |   | 22 | 27 | 1,760   |
| PFXEA    | 15  | 15 |         | 18 | 40 | 30 | M 5  | 8   | 4.4 | 30     | 14.3   |        |   | 24 | 30 | 1,850   |
| SFXEA    | 17  | 17 |         | 19 | 42 | 31 | M 6  | 9.5 | 5.4 | 31     | 15.2   | 1.35   | 5 | 25 | 31 | 2,150   |
|          | 18  | 18 |         | 20 | 44 | 32 | M 8  | 11  | 6.5 | 32     | 16.2   | 1.65   |   | 28 | 32 | 2,290   |
|          | 20  | 20 |         | 21 | 46 | 34 | M 10 | 14  | 9   | 34     | 17     |        |   | 31 | 34 | 2,350   |
|          | 22  | 22 |         | 24 | 48 | 36 |      |     |     | 36     | 19     | 0      |   | 32 | 36 | 2,380   |
|          | 25  | 25 |         | 26 | 50 | 39 |      |     |     | 39     | 21     | -0.210 |   | 34 | 39 | 3,040   |
|          | 30  | 30 |         | 29 | 54 | 42 |      |     |     | 42     | 23.9   |        |   | 38 | 42 | 2,810   |
|          | 35  | 35 |         | 34 | 62 | 49 |      |     |     | 49     | 28.6   |        |   | 42 | 49 | 3,340   |
|          | 40  | 40 |         | 39 | 70 | 55 |      |     |     | 55     | 33     | 0      |   | 50 | 55 | 3,750   |
|          | 50  | 50 |         | 44 | 80 | 63 |      |     |     | 63     | 38     | -0.250 |   | 56 | 63 | 5,550   |
|          |     |    |         | 54 | 90 | 73 |      |     |     | 73     | 47     |        |   | 70 | 73 | 6,660   |


取付穴は、表・裏両方から取付けられるよう、タップ加工及びザグリ加工がされています。

ボルト止めタイプ




RoHS

| Type    | 材質       | 表面処理       |
|---------|----------|------------|
| ラウンドタイプ | コンパクトタイプ |            |
| FXFB    | FXEB     | S45C相当     |
| PFXFB   | PFXEB    | 四三酸化鉄皮膜    |
| SFXFB   | SFXEB    | 無電解ニッケルメッキ |
|         |          | SUS304     |

 

FXFB・FXEB以外のタイプのR0.2部は逃げ溝になります。

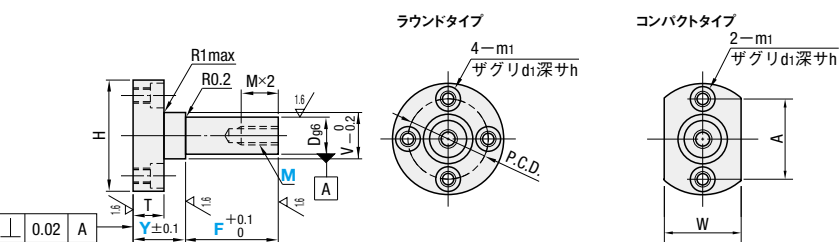

寸法によりセンター穴が付く場合がございます。

| 型式       | No. | D  | 指定1mm単位 | M (並目) | V  | H  | T | m1   | d1  | h   | P.C.D. | W  | A  | Y基準単価   |
|----------|-----|----|---------|--------|----|----|---|------|-----|-----|--------|----|----|---------|
| Type     | No. | Y  | F       | 選択     |    |    |   |      |     |     |        |    |    | ラウンドタイプ |
| ラウンドタイプ  | 6   | 6  | 5~100   | 3      | 8  | 26 |   | M 4  | 6.5 | 3.5 | 17     | 14 | 17 | 1,480   |
| FXFB     | 6A  | 8  |         | 4      | 10 | 28 |   | M 5  | 8   | 4.4 | 19     | 15 | 19 | 1,590   |
| PFXFB    | 8A  | 10 |         | 5 6 8  | 12 | 32 |   | M 4  | 6.5 | 3.5 | 23     | 16 | 23 | 1,680   |
| SFXFB    | 10A | 12 |         |        | 13 | 40 |   |      |     |     | 30     | —  | —  | 2,410   |
| コンパクトタイプ | 12  | 12 |         |        | 15 | 36 |   | M 5  | 8   | 4.4 | 26     | 20 | 26 | 1,900   |
| FXEB     | 13  | 13 |         |        | 16 | 38 |   |      |     |     | 27     | 22 | 27 | 2,130   |
| PFXEB    | 15  | 15 |         |        | 18 | 40 |   | M 6  | 9.5 | 5.4 | 30     | 24 | 30 | 2,220   |
| SFXEB    | 17  | 17 |         |        | 19 | 42 |   |      |     |     | 31     | 25 | 31 | 2,600   |
|          | 18  | 18 |         |        | 20 | 44 |   | M 8  | 11  | 6.5 | 32     | 28 | 32 | 2,760   |
|          | 20  | 20 |         |        | 21 | 46 |   |      |     |     | 34     | 31 | 34 | 2,830   |
|          | 22  | 22 |         |        | 24 | 48 |   | M 6  | 9.5 | 5.4 | 36     | 32 | 36 | 2,850   |
|          | 25  | 25 |         |        | 26 | 50 |   |      |     |     | 39     | 34 | 39 | 3,420   |
|          | 30  | 30 |         |        | 29 | 54 |   | M 8  | 11  | 6.5 | 42     | 38 | 42 | 3,370   |
|          | 35  | 35 |         |        | 34 | 62 |   |      |     |     | 49     | 42 | 49 | 4,010   |
|          | 40  | 40 |         |        | 39 | 70 |   | M 10 | 14  | 9   | 55     | 50 | 55 | 4,500   |
|          | 50  | 50 |         |        | 44 | 80 |   |      |     |     | 63     | 56 | 63 | 6,670   |
|          |     |    |         |        | 54 | 90 |   |      |     |     | 73     | 70 | 73 | 8,000   |


取付穴は、表・裏両方から取付けられるよう、タップ加工及びザグリ加工がされています。

ナット止めタイプ




RoHS

| Type    | 材質       | 表面処理       |
|---------|----------|------------|
| ラウンドタイプ | コンパクトタイプ |            |
| FXFC    | PFXFC    | S45C相当     |
| SFXFC   |          | 四三酸化鉄皮膜    |
|         |          | 無電解ニッケルメッキ |
|         |          | SUS304     |

 

PFXFCのR0.2部は逃げ溝になります。  
おねじの逃げ寸法は別表 (下記) をご参照ください。

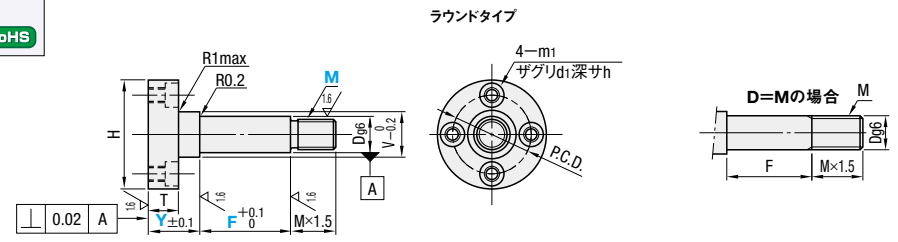

寸法によりセンター穴が付く場合がございます。

| 型式      | No. | D  | 指定1mm単位 | M (並目)                   | V  | H  | T | m1   | d1  | h   | P.C.D. | Y基準単価   |
|---------|-----|----|---------|--------------------------|----|----|---|------|-----|-----|--------|---------|
| Type    | No. | Y  | F       | 選択                       |    |    |   |      |     |     |        | ラウンドタイプ |
| ラウンドタイプ | 6   | 6  | 5~100   | 4 5 6                    | 8  | 26 |   | M 4  | 6.5 | 3.5 | 17     | 1,480   |
| FXFC    | 6A  | 8  |         | 5 6 8                    | 10 | 28 |   | M 5  | 8   | 4.4 | 19     | 1,590   |
| PFXFC   | 8A  | 10 |         |                          | 12 | 32 |   | M 4  | 6.5 | 3.5 | 23     | 1,680   |
| SFXFC   | 10A | 12 |         | 6 8 10                   | 13 | 40 |   |      |     |     | 30     | 2,410   |
|         | 12  | 12 |         |                          | 15 | 36 |   | M 5  | 8   | 4.4 | 26     | 1,900   |
|         | 13  | 13 |         | 8 10 12 (15)             | 16 | 38 |   |      |     |     | 27     | 2,130   |
|         | 15  | 15 |         |                          | 18 | 40 |   | M 6  | 9.5 | 5.4 | 30     | 2,220   |
|         | 16  | 16 |         | 10 12 (15) 16            | 19 | 42 |   |      |     |     | 31     | 2,600   |
|         | 17  | 17 |         |                          | 20 | 44 |   | M 8  | 11  | 6.5 | 32     | 2,760   |
|         | 18  | 18 |         | 12 (15) 16 20 24 (25) 30 | 21 | 46 |   |      |     |     | 34     | 2,830   |
|         | 20  | 20 |         |                          | 24 | 48 |   | M 10 | 14  | 9   | 36     | 2,850   |
|         | 22  | 22 |         |                          | 26 | 50 |   |      |     |     | 39     | 3,420   |
|         | 25  | 25 |         |                          | 29 | 54 |   |      |     |     | 42     | 3,370   |
|         | 30  | 30 |         |                          | 34 | 62 |   |      |     |     | 49     | 4,010   |
|         | 35  | 35 |         |                          | 39 | 70 |   |      |     |     | 55     | 4,500   |
|         | 40  | 40 |         |                          | 44 | 80 |   |      |     |     | 63     | 6,670   |
|         | 50  | 50 |         |                          | 54 | 90 |   |      |     |     | 73     | 8,000   |

Mの ( ) 付寸法、M15・M25は細目ねじとなります。MをMSCに変えてご指定ください。  
取付穴は、表・裏両方から取付けられるよう、タップ加工及びザグリ加工がされています。



注文例

型式 - Y - F - M  
FXFA12 - 27 - F35  
FXFB10 - 30 - F40 - M4  
SF-SFXFC25 - 30 - F50 - MSC25



Price 価格

| 数量区分 | 標準対応 | 大口   | 個別対応  |
|------|------|------|-------|
| 数量   | 1~4  | 5~12 | 13~19 |
| 値引率  | 基準単価 | 5%   | 10%   |
| 出荷日  | 通常   | +6日  | お見積り  |

| 数量区分 | 標準対応 | 大口   | 個別対応  |
|------|------|------|-------|
| 数量   | 1~4  | 5~12 | 13~19 |
| 値引率  | 基準単価 | 5%   | 10%   |
| 出荷日  | 通常   | +6日  | お見積り  |

長納期大口割 (ストック)  
数量 201~500  
値引率 ~40%  
出荷日 WOS  
※ストックについては、P.129をご覧ください。  
ご利用の方はWOSにてご確認ください。  
※SUS304は対象外



Delivery 出荷日

2 日目出荷  
ストックA早割 翌日出荷 300円/1明細行  
ストックA 翌日出荷 800円/1本  
PM 3:00迄  
PM 6:00迄



Example 使用例



おねじ逃げ加工寸法



Alteration 追加加工

型式 - Y - F - M (MSC) - (YKC・APC...etc.)  
PFXFC10 - 20 - F40 - MSC10 - APC

| Alterations | 止め輪セット                                                                                                                                                                                         | Y寸公差変更                                       | インロー追加                                                                                 | おねじ細目ねじ変更                                                                                                                       |
|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Code        | SET                                                                                                                                                                                            | YKC                                          | APC                                                                                    | MSC                                                                                                                             |
| Spec.       | 軸径に適用する止め輪を付属します。<br>指定方法 SET<br>止め輪タイプ (No.30まで) に適用<br>止め輪形状<br>No.6~8A: E型止め輪<br>No.10~30: C型止め輪<br>止め輪材質<br>片持ちピン 止め輪<br>材質 表面処理 材質<br>S45C相当 四三酸化鉄皮膜 はね用鋼<br>SUS304 無電解ニッケルメッキ SUS304-CSP | Y寸法公差を±0.05へ変更します。<br>すべてのタイプに適用<br>指定方法 YKC | フランジ座面にインローを追加します。<br>すべてのタイプに適用<br>指定方法 APC<br>D APC g6<br>6 8<br>8~30 10<br>35~50 12 | ナット止めタイプのおねじ部Mを下表細目ねじに変更します。<br>ナット止めタイプの適用<br>MをMSCに変えてご指定ください。<br>指定方法 MSC8<br>MSC ピッチ<br>M6 0.75<br>M 8~20 1.0<br>M25・30 1.5 |
| ¥/1Code     | 250                                                                                                                                                                                            | 400                                          | 600                                                                                    | 無料                                                                                                                              |

| ねじ径 (M) | g       | r       | f       |
|---------|---------|---------|---------|
| 4       | 1.2~1.5 | 0.2~0.3 | 29~32   |
| 5       | 1.2~1.5 | 0.2~0.3 | 39~41   |
| 6       | 1.5~2.5 | 0.2~0.6 | 43~49   |
| 8       | 1.5~2.5 | 0.2~0.6 | 63~66   |
| 10      | 1.5~3.0 | 0.2~1.0 | 81~83   |
| 12      | 1.5~3.0 | 0.2~1.0 | 98~101  |
| 16      | 1.5~4.0 | 0.2~1.5 | 136~138 |
| 20      | 1.5~4.0 | 0.2~1.5 | 172~178 |
| 24      | 2.5~5.0 | 0.2~1.5 | 202~207 |
| 30      | 2.5~5.0 | 0.2~1.5 | 262~262 |

| ねじ径 (MSC) | g       | r       | f       |
|-----------|---------|---------|---------|
| 4         | 1.2~1.5 | 0.2~0.3 | 29~32   |
| 5         | 1.2~1.5 | 0.2~0.3 | 39~41   |
| 6         | 1.5~2.5 | 0.2~0.6 | 43~49   |
| 8         | 1.5~2.5 | 0.2~0.6 | 63~66   |
| 10        | 1.5~3.0 | 0.2~1.0 | 81~83   |
| 12        | 1.5~3.0 | 0.2~1.0 | 98~101  |
| 15        | 1.5~3.0 | 0.2~1.0 | 136~138 |
| 20        | 1.5~4.0 | 0.2~1.5 | 172~188 |
| 25        | 2.5~5.0 | 0.2~1.5 | 202~232 |
| 30        | 2.5~5.0 | 0.2~1.5 | 262~282 |