

ヒンジピン

-両端めねじタイプ・両端おねじタイプ-

2日目納短縮




ヒンジピン/ヒンジピンキー止めタイプ用キー

-キー止めタイプ-

2日目納短縮

○カタログ規格外品はこちら P131
○CADデータフォルダ名: 13_Hinge_Pins

Type	材質	硬度	表面処理
CLBM	S45C相当	—	四三酸化鉄皮膜
CLBHM		40~45HRC	
PCLBM		40~45HRC	無電解ニッケルメッキ
PCLBHM	SUS304	—	
SCLBM	SUS440C相当	45~50HRC	—
SCLBHM		—	

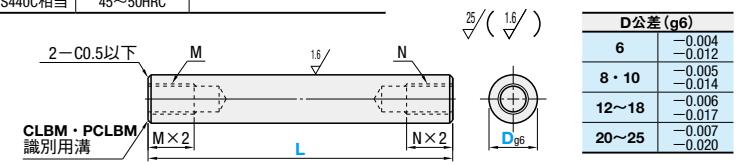○カタログ規格外品はこちら P131
○CADデータフォルダ名: 13_Hinge_Pins


Type	D	指定0.1mm単位	M(並目)	N(並目)	CLBM	CLBHM	PCLBM	PCLBHM	SCLBM	SCLBHM
CLBM	6	20.0~100.0	M 3	M 3	310	380	390	490	460	600
CLBHM	8	25.0~100.0	M 5	M 5	390	450	470	590	560	740
PCLBM	10	25.0~100.0	M 6	M 6	440	530	530	670	630	820
PCLBHM	12	25.0~200.0	M 8	M 8	570	630	740	830	810	1,040
SCLBM	13	35.0~200.0	M 10	M 10	630	670	810	870	850	1,080
SCLBHM	14	40.0~200.0	M 12	M 12	670	700	850	900	880	1,130
SCLBM	15	40.0~200.0	M 12	M 12	710	730	860	930	990	1,170
SCLBHM	16	50.0~200.0	M 16	M 16	810	840	980	1,080	1,000	1,290
SCLBM	17	50.0~200.0	M 16	M 16	890	940	1,090	1,190	1,120	1,430
SCLBHM	18	50.0~200.0	M 16	M 16	950	1,010	1,170	1,270	1,200	1,540
SCLBM	20	50.0~200.0	M 16	M 16	1,030	1,090	1,240	1,380	1,350	1,670
SCLBHM	22	50.0~200.0	M 16	M 16	1,100	1,160	1,300	1,480	1,500	1,800
SCLBHM	25	50.0~200.0	M 16	M 16	1,100	1,160	1,300	1,480	1,500	1,800

○SCLBHMは焼入により変色する場合があります。○全長LはM×2+N×2≤Lが必要となります。

■両端おねじタイプ



Type	材質	硬度	表面処理	付属品	D公差(g6)
CLBN	S45C相当	—	四三酸化鉄皮膜		6 -0.004 -0.012
CLBHN		40~45HRC		ナット2コ	8・10 -0.005 -0.014
SCLBN	SUS304	—		MSWRCH	12~18 -0.006 -0.017
SCLBHN	SUS440C相当	40~45HRC			20~25 -0.007 -0.020

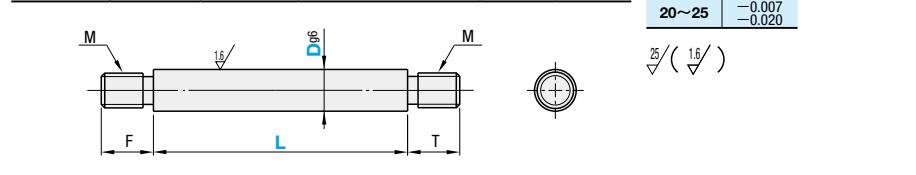

○L寸は削り加工寸法の普通許容差(中級)となります。

○CLBNの側面には、焼入タイプと区別するための識別用溝があります。

Type	D	指定0.1mm単位	F・T	M(並目)	CLBN	CLBHN	SCLBN	SCLBHN
CLBN	6	15.0~100.0		M 5	370	460	610	730
CLBHN	8	20.0~100.0		M 6	470	550	740	890
SCLBN	10	25.0~100.0		M 8	540	660	840	990
SCLBHN	12	25.0~200.0		M 10	690	770	1,080	1,250
SCLBN	13	25.0~200.0		M 12	770	810	1,130	1,310
SCLBHN	14	25.0~200.0		M 12	830	860	1,150	1,340
SCLBN	15	30.0~200.0		M 16	870	890	1,180	1,380
SCLBHN	16	30.0~200.0		M 16	900	920	1,210	1,420
SCLBN	17	30.0~200.0		M 16	990	1,020	1,350	1,560
SCLBHN	18	30.0~200.0		M 16	1,090	1,130	1,360	1,740
SCLBN	20	30.0~200.0		M 20	1,170	1,220	1,360	1,970
SCLBHN	22	35.0~200.0		M 20	1,380	1,460	1,680	2,100
SCLBHN	25	35.0~200.0		M 20	1,500	1,620	1,700	2,450

Order	注文例	型式	- L
CLBM15	- 120.3	CLBM10	- 50 - MCS
SF-SCLBHM15	- 120.3		

脱脂洗浄サービス P124
2日目納短縮
2日目出荷
ストアA早割翌日出荷200円/1個単価 PM 3:00迄
ストアA翌日出荷200円/1本 PM 6:00迄
ストアA早割1明細行当たり一律200円
ストアA3本以上で1明細行当たり一律540円

Delivery	出荷日	2	日目出荷
ストアA	2	日目出荷	ストアA翌日出荷200円/1本 PM 6:00迄

○ストアA早割1明細行当たり一律200円
○ストアA3本以上で1明細行当たり一律540円

Alterations	ねじ径変更	ねじ径変更
Code	MC・NC	NMC・NNC
Spec.	指定方法MC3 D MC・NC(選択範囲) 8 3 4 10 4 5 12 4 5 13~14 5 6 15 5 6 8 16~18 6 8 20~22 8 10 25 10 12	指定方法NMC8 D NMC・NNC(選択範囲) 6 3 4 8 3 4 5 10 4 5 6 12~13 4 5 6 8 14 4 5 6 8 10 15~17 5 6 8 10 18~20 6 8 10 12 22~25 8 10 12 16
¥/1Code	各200	各200

○表示数量超えはWOSにてご確認ください。
○標準対応大口以上はストア対応なし

○表示数量超えはWOSにてご確認ください。

○標準対応大口以上はストア対応なし

○表示数量超えはWOSにてご確認ください。

○表示数量超えはWOSにてご確認ください。