



BEARINGS WITH HOUSINGS -CASTING-


ベアリングホルダセット -铸造品-

-省スペース シングルタイプ-

■ 切削品に比べ最大25%安価です。



Type	材質	表面処理	付属品	ベアリング ホルダ	ホルダ
止め輪なし	止め輪付	インロー止め輪付	ベアリング	ホルダ	止め輪
C-BGCNB	C-BGCA	C-BGCRB	ベアリング銅	S45C相当	四三酸化鉄皮膜 無電解ニッケルメッキ
C-BGCN	C-BGCA	C-BGCR			ばね用銅

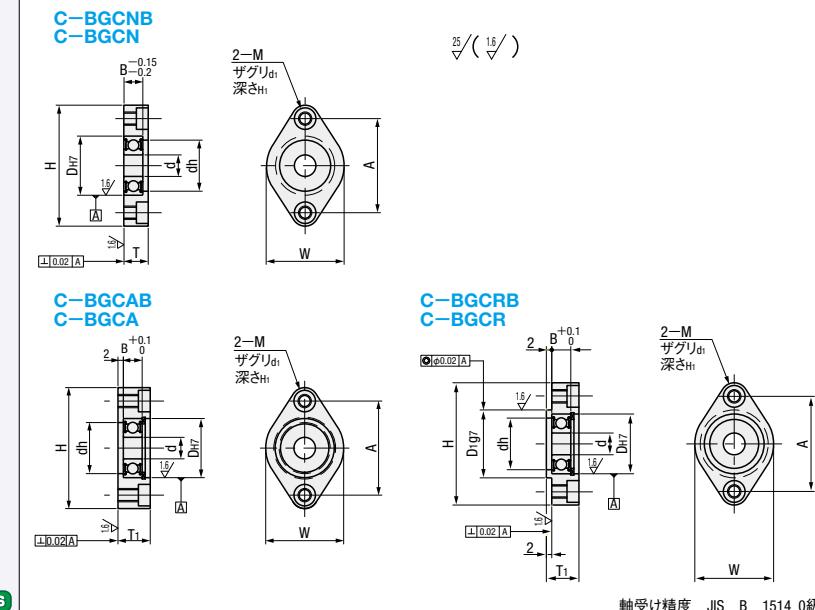

RoHS

型式	d	D _{H7}	D _{1g7}	dh	B	T	T ₁	W	A	H	M	d ₁	H ₁	許容回転数 rpm(参考)		
Type	ベアリング品番															
止め輪なし	608ZZ	8	22	25	19	7	9	12	29	35	45	5	8	4.4	34000	
C-BGCNB	6900ZZ	10	22	25	19	6	8	11	29	35	45	5	8	4.4	32000	
C-BGCN	6000ZZ	10	26	30	22	8	10	13	34	40	50	5	8	4.4	30000	
止め輪付	6901ZZ	12	24	30	22	6	8	11	34	40	50	5	8	4.4	30000	
C-BGCA	6001ZZ	12	28	32	24	8	10	13	36	42	52	5	8	4.4	27000	
C-BGCA	6902ZZ	15	28	33	25	7	9	12	37	45	57	6	9.5	5.4	26000	
インロー止め輪付	C-BGCRB	6002ZZ	15	32	36	28	9	11	14	40	48	60	6	9.5	5.4	23000
C-BGCRB	6904ZZ	20	37	43	34	9	11	15	47	56	69	8	11	6.5	19000	
C-BGCRB	6004ZZ	20	42	50	36	12	14	18	54	64	77	8	11	6.5	17000	

この商品はカタログP1018・1020と同等のベアリングを使用しております。

●軽荷重用途、中・低速回転用途、中精度回転用途専用商品です。

●内部すきま量及び定格荷重をご確認ください。

●高荷重、高速回転、高回転精度の箇所には使用しないでください。

型式
Type
ベアリング
C-BGCN 6000ZZ

出荷

在庫品

翌日出荷 P127

ご希望によりPM6:00迄、当日出荷受付致します。

数量スライド価格
標準対応
個別対応
数量区分
小口
大口
数量
1~9
10~19
20~40
41~99
100~
値引率
基準単価
5%
10%
15%
お見積り
出荷日
通常
お見積り

④表示数量超えはWOSにてご確認ください。

Type	¥基準単価					
	止め輪なし		止め輪付		インロー止め輪付	
	C-BGCNB	C-BGCN	C-BGCA	C-BGCA	C-BGCRB	C-BGCR
608ZZ	1,000	1,080	1,050	1,130	1,160	1,240
6900ZZ	1,250	1,350	1,310	1,410	1,440	1,540
6000ZZ	1,100	1,190	1,160	1,250	1,280	1,370
6901ZZ	1,300	1,400	1,370	1,470	1,510	1,610
6001ZZ	1,150	1,240	1,210	1,300	1,330	1,420
6902ZZ	1,400	1,510	1,470	1,580	1,620	1,730
6002ZZ	1,200	1,300	1,260	1,360	1,390	1,490
6904ZZ	1,600	1,730	1,680	1,810	1,850	1,980
6004ZZ	1,600	1,730	1,680	1,810	1,850	1,980



BEARINGS WITH HOUSINGS -CASTING-


ベアリングホルダセット -铸造品-

-省スペース ダブルタイプ-

■ 切削品に比べ最大35%安価です。



Type	材質	表面処理	付属品	ベアリング ホルダ	ホルダ	止め輪
止め輪なし	インロー止め輪なし	止め輪付	インロー止め輪付	ベアリング	ホルダ	止め輪
C-BGCCB	C-BGCYB	C-BGCB	C-BGCB	C-BGCB	C-BGCB	C-BGCB
C-BGCC	C-BGCY	C-BGCB	C-BGCB	C-BGCB	C-BGCB	C-BGCB

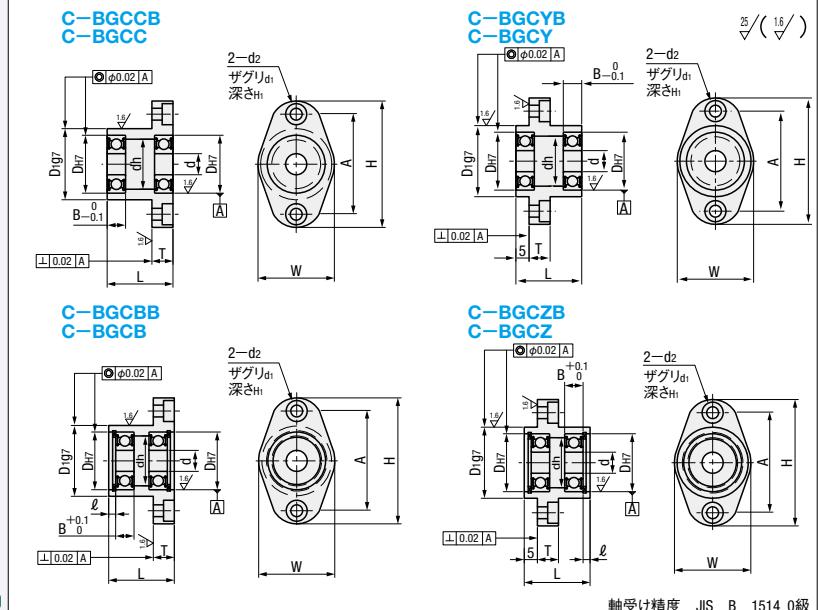

RoHS

型式	d	D _{H7}	D _{1g7}	dh	B	T	T ₁	W	A	H	M	d ₁	H ₁	許容回転数 rpm(参考)			
Type	ベアリング品番																
止め輪なし	608ZZ	8	22	27	19	7	8	2.65	25	29	38	48	8	4.5	4.1	34000	
C-BGCCB	6900ZZ	10	22	27	19	6	8	2.65	25	29	38	48	8	4.5	4.1	32000	
C-BGCC	6000ZZ	10	26	32	22	8	8	2.85	25	34	44	54	8	4.5	4.1	30000	
インロー止め輪なし	6901ZZ	12	24	32	22	6	8	2.85	25	34	44	54	8	4.5	4.1	30000	
C-BGCB	6001ZZ	12	28	34	24	8	8	2.85	25	36	46	56	8	4.5	4.1	27000	
C-BGCB	6902ZZ	15	28	35	25	7	10	2.85	25	37	48	60	9.5	5.5	5.1	26000	
インロー止め輪付	C-BGCB	6002ZZ	15	32	38	28	9	10	2.85	30	40	52	64	9.5	5.5	5.1	23000
C-BGCB	6904ZZ	20	37	45	34	9	11	3.75	35	47	60	74	11	6.6	6.1	19000	
C-BGCB	6004ZZ	20	42	50	36	12	11	3.95	40	52	66	80	11	6.6	6.1	17000	

この商品はカタログP1018・1020と同等のベアリングを使用しております。

●軽荷重用途、中・低速回転用途、中精度回転用途専用商品です。

●内部すきま量及び定格荷重をご確認ください。

●高荷重、高速回転、高回転精度の箇所には使用しないでください。

型式
Type
ベアリング
C-BGCC 6000ZZDelivery
出荷

在庫品

翌日出荷 P127

ご希望によりPM6:00迄、当日出荷受付致します。

数量スライド価格
標準対応
個別対応
数量区分
小口
大口
数量
1~9
10~19
20~40
41~99
100~
値引率
基準単価
5%
10%
15%
お見積り
出荷日
通常
お見積り

④表示数量超えはWOSにてご確認ください。

Type	¥基準単価					
	止め輪なし		インロー止め輪なし		止め輪付	
	C-BGCCB	C-BGCC	C-BGCB	C-BGCB	C-BGCB	C-BGCB
608ZZ	1,800	1,890	1,980	2,070	1,890	1,980
6900ZZ	2,050	2,150	2,260	2,360	2,150	2,250
6000ZZ	1,900	2,000	2,090	2,190	2,000	2,100
6901ZZ	2,150	2,260	2,370	2,480	2,260	2,370
6001ZZ	2,000	2,100	2,200	2,300	2,100	2,200
6902ZZ	2,400	2,520	2,640	2,760	2,520	2,640
6002ZZ	2,200	2,310	2,420	2,530	2,310	2,420
6904ZZ	2,					