

BEARINGS WITH HOUSINGS -MINIFLANGE TYPE-  
ベアリングホルダセット  
一省スペース用ミニフランジ止め輪付タイプ

2日目納短縮




■特長：本製品は従来のザグリ穴をタップ穴に変更することでフランジ径が4~13mm小さく、省スペース使用に適しています。



Type	材質	表面処理
止め輪付	ベアリング	ホルダ
BGTAB	スチール	S45C相当 四三酸化鉄皮膜
BGTC	無電解ニッケルメッキ	無電解ニッケルメッキ
SBGTA	*ステンレス	SUS304

軸受け精度 JIS B 1514 0級  
63(1.6)

○カタログ規格外品はこちら P131  
○CADデータフォルダ名：14\_Bearings\_with\_Holder

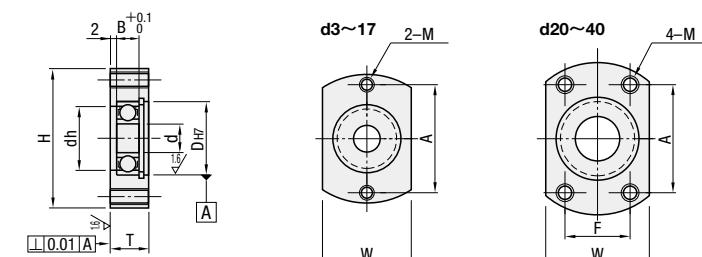

RoHS

Type	ベアリング品番	シール	d	DH7	許容差	B	H	W	T	dh	A	F	M(並目)
BGTAB	623	ZZ	3	10	+0.015	4	25	13	9	7	18		M4
BGTAB	624	ZZ	4	13		5	28	15	10	9	21		
BGTAB	605	ZZ	5	14	+0.018	5	32	17	10	10	23		
BGTAB	625	ZZ	6	16	0	5	34	19	10	12	25		
BGTAB	606	ZZ	6	17		6	35	20	11	13	26		
BGTAB	626	ZZ	6	19		6	37	22	11	15	28		
BGTAB	608	ZZ	8	22		7	40	26	12	18	31		
BGTAB	628	ZZ	8	24		8	42	29	13	20	33		
BGTAB	6900	ZZ	10	26	+0.021	6	40	26	11	19	31		
BGTAB	6000	ZZ	10	26	0	8	44	31	13	22	35		
BGTAB	6200	ZZ	10	30		9	48	35	14	24	39		
BGTAB	6901	ZZ	12	24		6	42	28	11	21	33		
BGTAB	6001	ZZ	12	28		8	46	33	13	24	37		
BGTAB	6201	ZZ	12	32	+0.025	10	50	37	15	26	41		
BGTAB	6902	ZZ	12	32	0	7	49	34	12	25	39		
BGTAB	6002	ZZ	15	32	+0.025	9	53	37	14	28	43		
BGTAB	6202	ZZ	15	35	0	11	56	41	17	29	46		
BGTAB	6903	ZZ	17	35	+0.021	7	51	35	12	27	41		
BGTAB	6003	ZZ	17	40	0	10	56	41	16	31	46		
BGTAB	6203	ZZ	17	40		12	61	47	18	34	51		
BGTAB	6904	ZZ	20	37	+0.025	9	64	44	15	34	45		
BGTAB	6004	ZZ	20	42	0	12	69	51	18	36	46		
BGTAB	6204	ZZ	20	47		14	74	55	20	40	50		
BGTAB	6005	ZZ	20	47		12	80	55	18	41	52		
BGTAB	6205	ZZ	25	52		15	85	61	22	45	56		
BGTAB	6006	ZZ	30	55	+0.030	13	88	63	20	48	59		
BGTAB	6206	ZZ	30	62	0	16	95	71	23	55	65		
BGTAB	6007	ZZ	35	62		14	95	71	21	55	65		
BGTAB	6008	ZZ	40	68		15	101	79	23	60	65	54	

○適用サイズは価格表でご確認ください。

○\*1 VV(非接触ゴムシール)は623番・624番・605番・606番は選択できません。

○\*2 ゴムシールベアリングは全てスチールです。



Order  
注文例



Type

ベアリング



シール



BGTC

6000

ZZ

BGTAB

6902

VV

Alteration  
加工



BGTAB

6000

ZZ

- (NA)



BGTAB

6000

ZZ

- (NA)

Delivery  
出荷日



●BGTAB・BGTC d寸20以下  
(ホルダ材質 S45C相当)



2

日出荷



●SBGTA  
(ホルダ材質 SUS304)



3

日出荷

●BGTAB・BGTC (ホルダ材質 S45C相当)  
■数量スライド価格 (○1円未満切り捨て) P127

数量区分

標準対応

個別対応



小口

大口



大口



数量

1~9

10~19

20~34

35~50

51~99

100~150

151~



基準単価

5%

10%

20%

25%



出荷日: d寸20以下

通常

+1日

+5日

+8日



お見積り

○表示数量超えはWOSにてご確認ください。

●SBGTA (ホルダ材質 SUS304)

■数量スライド価格 (○1円未満切り捨て) P127

数量区分

標準対応

個別対応



小口

大口



大口



数量

1~19

20~34

35~50

51~99

100~150

151~



基準単価

5%

10%

20%

25%



出荷日

通常

+6日

+9日



お見積り

○表示数量超えはWOSにてご確認ください。

○表示数量超えはWOSにてご確認ください。

○シールがVV及びDDの場合には表中価格に1.1を掛けた金額になります。(1円単位切り捨て)  
(例) BGTAB606DDの時 表中価格1,420円×1.1=1,562円 → 1,560円

BEARINGS WITH HOUSINGS -MINIFLANGE TYPE-

ベアリングホルダセット

一省スペース用ミニフランジ止め輪なしタイプ

2日目納短縮



■特長：本製品は従来のザグリ穴をタップ穴に変更することでフランジ径が4~13mm小さく、省スペース使用に適しています。

○カタログ規格外品はこちら P131

○CADデータフォルダ名：14\_Bearings\_with\_Holder

Type	材質	表面処理
止め輪なし	ベアリング	ホルダ
BGTNB	スチール	S45C相当 四三酸化鉄皮膜
BG		