

SCREWED FITTINGS FOR LOW PRESSURE
低圧用ねじ込み継手
—シールコーティング付タイプ—

価格改訂

□: 新価格

CADデータフォルダ名: 51_Pipes_Fitting_Valves

■特長: おねじ部分にシールコーティングをした商品です。ご購入後、すぐにご利用頂けます。

■鋼管用継手
—メス・オスエルボ—

Type	材質	表面処理
SGCEL	FCMB270	溶融亜鉛メッキ
SUCCEL	SCS13A	—

RoHS

耐熱温度: 150°C

■鋼管用継手
—プラグ—

Type	材質	表面処理
SGCPP	FCMB270	溶融亜鉛メッキ
SUCPP	SCS13A	—

RoHS

耐熱温度: 150°C

■鋼管用継手
—丸ニップル—

Type	材質	表面処理
SGCNP	SGP	溶融亜鉛メッキ
SUCNP	SUS304	—

RoHS

耐熱温度: 150°C

■鋼管用継手
—六角ニップル—

Type	材質	表面処理
SGCNR	FCMB270	溶融亜鉛メッキ
SUCNR	SCS13A	—

RoHS

耐熱温度: 150°C

■鋼管用継手
—プッシング—

Type	材質	表面処理
SGCPB	FCMB270	溶融亜鉛メッキ
SUCPB	SCS13A	—

RoHS

耐熱温度: 150°C

型式	R	SGCEL					SUCCEL					SGCEL		SUCCEL		
Type	No.	Rc(PT)	(D)	(L)	A	B	(D)	(L)	A	B	¥基準単価	¥スライド単価	¥基準単価	¥スライド単価		
SGCEL SUCCEL	6A	1/8	19	23	36	17	26	14.5	22	33	17	26	350	320	820	740
	8A	1/4	22	26	42	19	30	21	26	41	19	30	810	720	690	620
	10A	3/8	27	31	48	23	35	25	32	48	23	35	840	750	720	650
	15A	1/2	31	38	56	27	40	29	38	55	27	40	900	810	920	830
	20A	3/4	36	45	66	32	47	36	46	65	32	47	1,260	1,130	1,080	970
25A	1	45	55	76.5	38	54	44	55	76	38	54	1,590	1,420	1,360	1,220	

表示数量超えはWOSIにてご確認ください。

型式	R	対辺	t	L		SGCPP		SUCPP		
Type	No.	H	t	SGCPP	SUCPP	¥基準単価	¥スライド単価	¥基準単価	¥スライド単価	
SGCPP SUCPP	6A	1/8	7	7	16	16	380	340	360	320
	8A	1/4	9	8	19	19	250	230	340	300
	10A	3/8	12	9	21	21	270	240	430	380
	15A	1/2	14	10	26	25	300	270	490	440
	20A	3/4	17	11	29	28	410	370	730	650
25A	1	19	12	31	31	600	540	730	650	

表示数量超えはWOSIにてご確認ください。

型式	R	D	L	d		SGCNP		SUCNP		
Type	No.	(PT)	D	L	SGCNP	SUCNP	¥基準単価	¥スライド単価	¥基準単価	¥スライド単価
SGCNP SUCNP	6A	1/8	10.5	24	6.5	6.5	530	470	430	390
	8A	1/4	13.8	26	8.7	9.7	410	370	430	390
	10A	3/8	17.3	28	12.1	13.1	440	400	450	410
	15A	1/2	21.7	34	15.8	15.5	560	510	450	410
	20A	3/4	27.2	38	21.6	21.3	590	520	630	560
25A	1	34	42	27.8	28.1	680	610	700	620	

表示数量超えはWOSIにてご確認ください。

型式	R	B	L	(ℓ)	d		SGCNR		SUCNR		
Type	No.	(PT)	B	L	(ℓ)	SGCNR	SUCNR	¥基準単価	¥スライド単価	¥基準単価	¥スライド単価
SGCNR SUCNR	8A	1/4	17	34	12	7	7	320	290	530	480
	10A	3/8	21	36	13	9	9	320	290	530	480
	15A	1/2	26	42	16	13	13	340	310	630	570
	20A	3/4	32	47	18	18	16	360	320	1,010	910
	25A	1	38	52	20	24	22	500	450	1,130	1,020


表示数量超えはWOSIにてご確認ください。

型式	Rc(PT)	R(PT)	L	B	SGCPB		SUCPB		
Type	No.	T1	T2	L	B	¥基準単価	¥スライド単価	¥基準単価	¥スライド単価
SGCPB SUCPB	12	1/8	1/4	17	17	410	370	350	320
	13	1/8	3/8	18	21	470	420	400	360
	23	1/4	3/8	18	21	410	370	350	320
	24	1/4	1/2	21	26	470	430	400	370
	34	3/8	1/2	21	26	450	400	380	340
	36	3/8	3/4	24	32	660	580	560	500
	46	1/2	3/4	24	32	590	530	500	450

表示数量超えはWOSIにてご確認ください。

SCREW CONVERSION JOINTS
ネジ変換継手
—L型タイプ・T型タイプ—

CADデータフォルダ名: 51_Pipes_Fitting_Valves

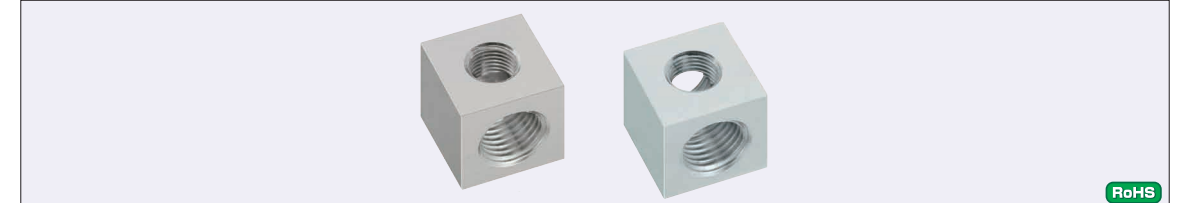

Type	材質	表面処理	最高使用圧力
L型タイプ	APBLM	一般構造用鋼	20.6MPa
T型タイプ	APBTM	無電解ニッケルメッキ	20.6MPa
	APBLS	SUS304	—
	APBLA	アルミ合金	1MPa

ねじ部 JIS B 0203 R (PT)
JIS B 0202 G (PF) : ISO 228-1 互換性有
ANSI/ASME B.1.20.1-1983 (NPT)

型式	ネジ形状①	No.	T(PT) G(PF) N(NPT)	ネジ形状②	No.	T(PT) G(PF) N(NPT)	L	A	B	E	F	¥基準単価				
												APBLM	APBLS	APBLA		
APBLM APBLS APBLA	T G N	1	1/8	T G N	1	1/8	25	25(30)	25(30)	12.5	12.5(15)	1,110	1,850	1,300		
							30	30	30	15	15	1,340	1,920	1,550		
							30	30	30	15	15	1,260	1,920	1,450		
		2	1/4	T G N	1	1/8	1	1/8	30	30	30	15	15	1,340	1,920	1,550
									35	35(40)	35(40)	17.5	17.5(20)	1,520	2,620	1,710
									40	40	40	20	20	1,820	2,730	2,060
	3	3/8	T G N	2	1/4	2	1/4	40	40	40	20	20	1,820	2,730	2,060	
								40	40	40	20	20	1,910	2,730	2,240	
								50	50	50	25	25	2,670	4,040	2,990	
	4	1/2	T G N	3	3/8	3	3/8	50	50	50	25	25	2,670	4,040	2,990	
								50	50	50	25	25	2,870	4,040	3,110	

型式	ネジ形状①	No.	T(PT) G(PF) N(NPT)	ネジ形状②	No.	T(PT) G(PF) N(NPT)	ネジ形状③	No.	T(PT) G(PF) N(NPT)	L	A	B	E	F	¥基準単価				
															APBTM	APBTS	APBTA		
APBTM APBTS APBTA	T G N	1	1/8	T G N	1	1/8	T G N	1	1/8	25	25(30)	25(30)	12.5	12.5(15)	1,310	1,860	1,550		
										30	30	30	15	15	1,440	1,860	1,620		
										30	30	30	15	15	1,720	2,030	1,930		
		2	1/4	T G N	1	1/8	1	1/8	T G N	1	1/8	30	30	30	15	15	1,510	2,030	1,730
												30	30	30	15	15	1,610	2,030	1,800
												30	30	30	15	15	1,830	2,730	2,010
	3	3/8	T G N	2	1/4	2	1/4	T G N	2	1/4	40	40	40	20	20	2,270	2,850	2,610	
											40	40	40	20	20	2,190	2,850	2,530	
											40	40	40	20	20	2,370	2,850	2,750	
	4	1/2	T G N	3	3/8	3	3/8	T G N	3	3/8	50	50	50	25	25	3,190	4,480	3,510	
											50	50	50	25	25	3,180	4,480	3,390	
											50	50	50	25	25	3,290	4,480	3,620	

Order 注文例 型式 SGCEL25A SGCPP20A

Delivery 出荷日 在庫品 翌日出荷 P.127

ご希望によりPM6:00迄、当日出荷受付致します。

注意事項

1. 蒸気配管ではご利用頂く事が出来ません。
2. 一度使用した継手は、シールコーティング樹脂が剥がれ、シール機能が失われるため、シールテープを巻いてご利用ください。

Order 注文例 型式 APBLM APBTA - T1 T1 - T2 M5 - M5

Delivery 出荷日 3 日日出荷

Price 価格

■数量スライド価格 (①1円未満切り捨て) P.127

数量区分	標準対応		個別対応
	小口	大口	
数量	1~9	10~19	20~30
値引率	基準単価	5%	10%
			31~ お見積り

表示数量超えはWOSIにてご確認ください。

51 管・継手・バルブ