


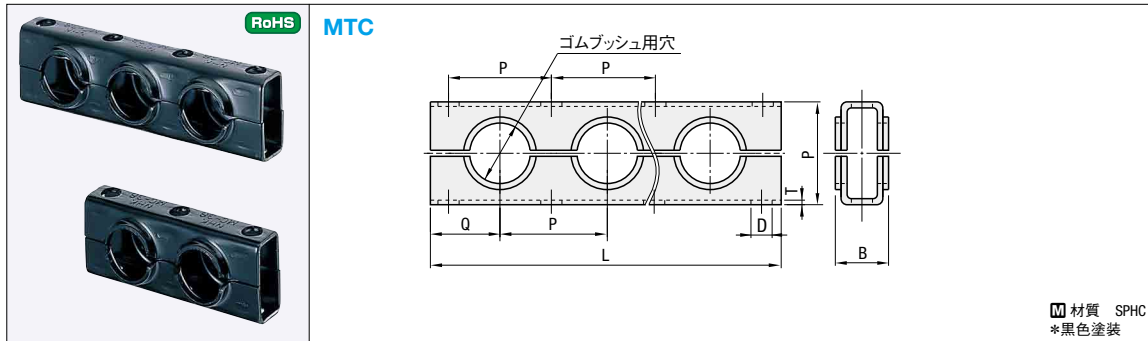


型式 Type	No.	N(穴数) 選択	L	P	Q	B	D	T	組付用推奨ボルト(並目) 一段用 二段用	¥基準単価 1~9コ	¥スライド単価 10~50
MTC	38	1	55							520	490
		2	92.5							700	670
		3	130	37.5	27.5	26	9	2.3	M8-50 M8-90	1,050	1,010
		4	167.5							1,400	1,340
		5	205							1,750	1,670
	50	1	70							620	590
		2	120							970	920
		3	170	50	35	26	9	2.3	M8-65 M8-115	1,230	1,180
		4	220							1,930	1,840
		5	270							2,270	2,160
	75	1	100							1,050	1,010
		2	175							1,400	1,340
		3	250	75	50	38	11	3.2	M10-90 M10-170	1,930	1,840
		4	325							2,630	2,510
		5	400							3,150	3,000
	100	1	130							1,400	1,340
		2	230	100	65	42	11	4	M10-120 -	2,280	2,180

組付用推奨ボルトのL寸はウェルドアダプタ(MCWA P.1318)を使用する場合の寸法です。
取付方法により長さを確認の上ご使用ください。

積重ね可能なNo.の組合せ

上段	38	50	75	100
下段				
38	*○	×	×	×
(適用MCKB)	38-8			
50	×	*○	×	×
(適用MCKB)		50-8		
75	○	○	*○	×
(適用MCKB)	75-8	75-8	75-10	
100	×	○	×	○
(適用MCKB)		100-8		100-10

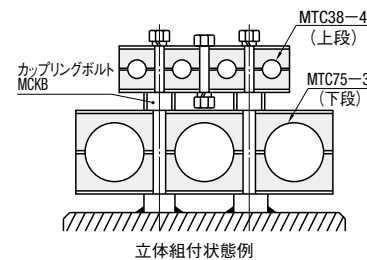

*組付用推奨六角ボルト(二段用)にて組付け可能
○: カップリングボルト(MCKB)にて組付け可能
×: 組付け不可

Order 注文例

型式 - N(穴数)
MTC50 - 4

Delivery 出荷日


在庫品 翌日出荷 P.127

ご希望によりPM6:00迄、当日出荷受付致します。

*組付用推奨六角ボルト(二段用)にて組付け可能
○: カップリングボルト(MCKB)にて組付け可能
×: 組付け不可

数量区分 標準対応 個別対応
数量 1~50 51~
出荷日 通常 お見積り

表示数量超えはWOSにてご確認ください。

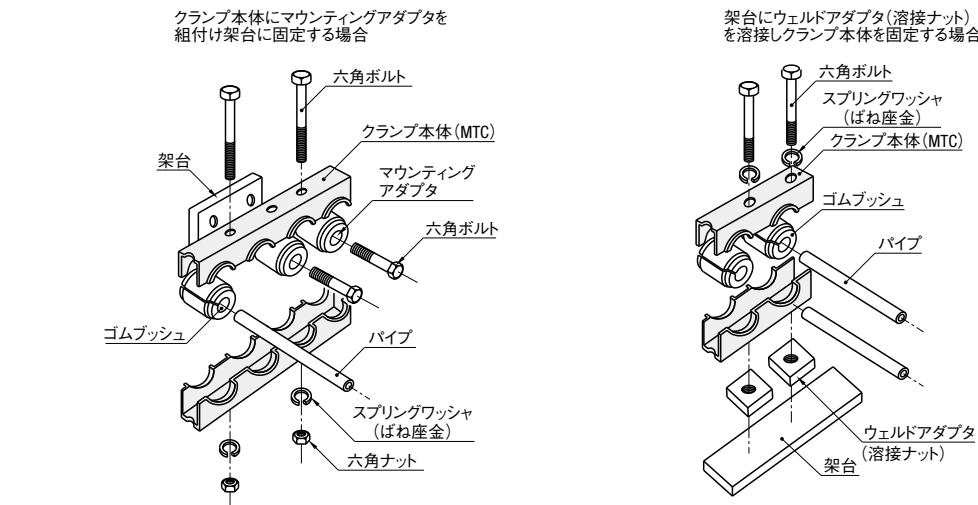

■ゴムブッシュ

MCBR (インチ管用)
MCBM (ミリ管用)

インチ管の外径
呼び mm
1/8 10.5
1/4 13.8
3/8 17.3
1/2 21.7
3/4 27.2
1 34.0
1 1/4 42.7
1 1/2 48.6
2 60.5

■マウンティングアダプタ

MCMA

■カップリングボルト

MCKB M1

*適用本体の詳細
P.1317使用例参照

■ウェルドアダプタ

MCWA

型式 Type	No.	P=適用管径 選択(インチ管用は()の上のNo.を選択)	L	L1	D	D1	適用 本体No.
MCBR (インチ管用)	38	1 (1/8) 2 (1/4) 3 (3/8)	36	13.2	22.8	28.8	38
	50	1 (1/8) 2 (1/4) 3 (3/8) 4 (1/2) 6 (3/4)	36	13.2	33.2	40.8	50
	75	3 (3/8) 4 (1/2) 6 (3/4) 8 (1) 10 (1 1/4)	48	19.3	56	64.4	75
	100	6 (3/4) 8 (1) 10 (1 1/4) 12 (1 1/2) 16 (2)	52	17.8	76	88	100
MCBM (ミリ管用)	38	6 8 10 12 15 16 18	36	13.2	22.8	28.8	38
	50	10 12 15 16 18 20 22 25 30	36	13.2	33.2	40.8	50
	75	10 12 15 16 18 20 22 25 28 30 32 34 35 38 40 42	48	19.3	56	64.4	75
	100	28 30 32 35 38 40 42 50	52	17.8	76	88	100

No.	P	MCBR (インチ管用) ¥基準単価 ¥スライド単価 1~9コ 10~50	No.	P	MCBM (ミリ管用) ¥基準単価 ¥スライド単価 1~9コ 10~50	No.	P	MCBM (ミリ管用) ¥基準単価 ¥スライド単価 1~9コ 10~50
38	1	180 170	38	6	180 140	75	20	880 840
	2	160 150		8	180 140		22	850 810
	3	150 140		10	180 140		25	810 770
	1	230 220		12	170 130		28	780 740
	2	220 210		15	170 130		30	740 700
50	3	200 190	50	16	170 130	100	32	710 670
	4	180 170		18	160 120		34	670 640
	6	160 150		10	280 220		35	640 610
	3	970 920		12	270 210		38	600 570
	4	880 840		15	260 200		40	570 540
75	6	780 740	75	16	240 190	100	42	530 500
	8	670 640		18	230 180		28	1,790 1,700
	10	530 500		20	220 170		30	1,760 1,670
	6	1,690 1,610		22	210 160		32	1,720 1,630
	8	1,530 1,450		25	200 150		35	1,650 1,570
100	12	1,480 1,410	100	30	200 150	100	38	1,620 1,540
	16	1,410 1,340		10	1,280 1,010		40	1,580 1,500
				12	1,230 970		42	1,530 1,450
				15	1,190 940		50	1,480 1,410
				18	1,110 870			

型式 Type	No.	P	L	L1	D	D1	適用 本体No.	¥基準単価 1~9コ	¥スライド単価 10~50
MCMA	38	8.5	32	13.3	21.2	28.8	38	310	170
	50	8.5	32	13.3	31.2	40.8	50	370	280
	75	13	43	19.5	54	64.4	75	1,060	840

型式 Type	No.	M (並目)	S	T	B	M1 (並目)	適用 本体No.	¥基準単価 1~9コ	¥スライド単価 10~50
MCKB	38	8	50	23	17	M8	38	2,280	2,170
	50	8	65	23	17	M8	50	2,280	2,170
	75	8	90	23	17	M10	75	1,230	1,170
	100	8	120	23	17	M10	100	2,810	2,670
	100	8	120	23	17	M10	100	1,760	1,670

型式 Type	No.	M (並目)	T	B	適用 本体No.	¥基準単価 1~9コ	¥スライド単価 10~50
MCWA	38	M8	16	25	38	290	280
	50	M8	16	25	50	290	280
	75	M10	19	38	75	620	590
	100	M10	25	44	100	880	840

Order 注文例

型式 - P or M
MCBM38 - 10
MCMA50 - 8
MCKB100 - 8
MCWA75

Delivery 出荷日

在庫品 翌日出荷 P.127

ご希望によりPM6:00迄、当日出荷受付致します。

数量区分 標準対応 個別対応
数量 1~50 51~
出荷日 通常 お見積り

表示数量超えはWOSにてご確認ください。