

配管用ターミナル

ステンレス・めっき品
脱脂洗浄サービス
対応商品詳細は下記URLへ
<http://fa.misumi.jp>


テー・パスクリュー沈みプラグ



◎ CADデータフォルダ名: 51_Pipes_Fitting_Valves




Type	M材質	S表面処理	A付属品	最高使用圧力
BTLF	S45C	三価クロメート		20.6MPa
BTLFA	A5052	—	六角穴付ボルト(ステンレス) 4本	1MPa
BTLFC	快削黄銅	—		6.9MPa
BTLFS	SUS304	—		20.6MPa

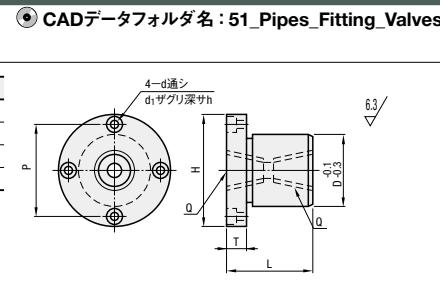

Type	Rc(PT)	H	D	T	L	P	d	d1	h	付属ボルト(4コ)	¥基準単価
Type	No.	Q								BTLF BTLFA BTLFC BTLFS	
BTLF	1	1/8	35	15	7	20	25	4.5	8	SCB4-10	680 580 670 1,020
BTLFA	2	1/4	50	25	8	30	38	5.5	9.5	SCB5-10	1,080 950 1,180 1,720
BTLFC	3	3/8	65	35	10	45	50	6.6	11	SCB6-12	1,930 1,550 2,120 3,200
BTLFS	4	1/2	65	35	10	45	50	6.6	11		

Type	M材質	S表面処理	A付属品	最高使用圧力
BTLH	S45C	三価クロメート		20.6MPa
BTLHA	A5052	—	六角ナット 1コ	1MPa
BTLHC	快削黄銅	—		6.9MPa
BTLHS	SUS304	—		20.6MPa

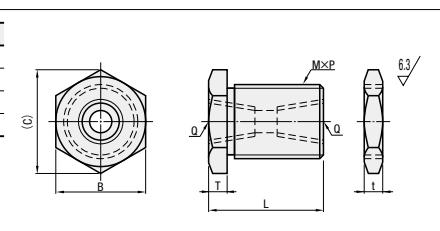


*No.5~5-Sの最高使用圧力は、1MPa以下

Type	Rc(PT)	B	(C)	M×P	L	T	付属ナット	¥基準単価	
Type	No.	Q					BTLH BTLHA BTLHC BTLHS		
ノーマル	1	1/8	24	26.8	16×2.0	30	5	8	530 530 530 810
BTLH	2	1/4	46	50.9	30×3.5	45	8	15	1,400 1,330 1,550 2,480
BTLHA	3	3/8	46	50.9	30×3.5	45	8	15	1,400 1,330 1,550 2,480
BTLHC	4	1/2	55	60.8	36×4	60	10	18	2,280 2,030 2,620 4,400
BTLHS	5	M5	24	26.8	16×2.0	30	5	8	530 — 530 810

Type	Rc(PT)	B	(C)	M×P	L	T	付属ナット	¥基準単価	
Type	No.	Q					BTLH BTLHA BTLHC BTLHS		
ノーマル	1-S	1/8	22	25.4	16×1.5	16	5	7	500 440 810
BTLH	2-S	1/4	27	31.2	20×1.5	22	5	7	1,020 670 1,330
BTLHA	3-S	3/8	32	36.9	24×1.5	26	8	10	1,380 980 1,920
BTLHC	4-S	1/2	36	41.6	30×1.5	31	8	10	2,080 1,590 3,080
BTLHS	5-S	M5	19	21.9	12×1.5	15	5	7	510 470 810


Type	M材質	S表面処理	A付属品	最高使用圧力
BTLR	S45C	三価クロメート		20.6MPa
BTLRA	A5052	—	六角ナット 2コ	1MPa
BTLRC	快削黄銅	—		6.9MPa
BTLRS	SUS304	—		20.6MPa

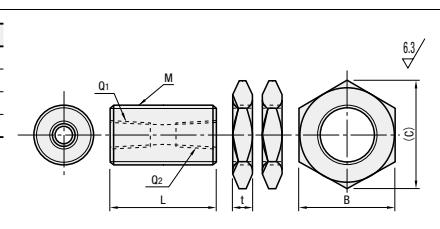


*NPT側には先端に識別用の段が付きます。

Type	Rc(PT)	M	(並目)	L	付属ナット	¥基準単価			
Type	No.	Q1	Q2		t	B	(C)	BTLR BTLRA BTLRC BTLRS	
BTLR	1	1/8		16	30	8	24	26.8	810 680 780 980
BTLRA	1-1N	1/8	NPT1/8						810 — 980
BTLRC	2	1/4		30	45	15	46	50.9	1,620 — 2,650
BTLRS	3	3/8							1,620 1,170 1,980 2,650
BTLRS	4	1/2		36	60	18	55	60.8	2,300 1,680 2,680 3,980


型式		注文例		Example		板金	
		BTLF3					
		BTLH1-S					
Delivery	出荷日	在庫品	翌日出荷	P127			
※ご希望によりPM6:00迄、当日出荷受付致します。							
■数量スライド価格 (※1円未満切り捨て) P127							
数量区分		標準対応		個別対応			
数量	1~19	20~29	30~50	51~			
値引率	5%	10%	お見積り				
※表示数量超えはWOSにてご確認ください。							

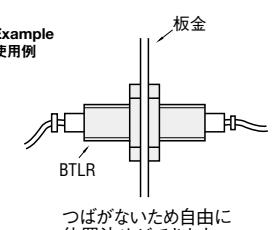

つばがないため自由に位置決めができます。

 

Type	M材質	H硬度	S表面処理
MSWT	SCM435	32~42HRC	四三酸化鉄被膜
MSWTM	SCM435	32~42HRC	無電解ニッケルメッキ
MSWTS	SUS307	—	—
MSWTP	PEEK	—	—

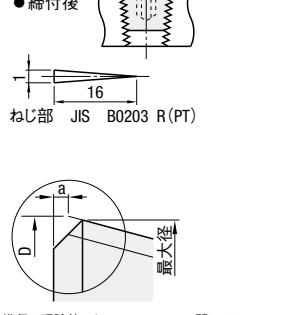

*MSWTのSはANSI規格ねじです。取り付けは、インチの六角レンチ5/32をご利用ください。MSWTのJはJIS規格ねじです。 MSWTPは()内寸法となります。

Type	No.	D	a	L	B	t	R(PT)
MSWT	*J	7.723	0.45	6	4	3.0	
MSWTM	*S	7.779	0.47	6.4	4 ^{+0.03} _{-0.02}	3.1	
	1	9.728	0.45(1.5)	7(8)	5	3.5(5)	1/8
(シールコーティング無)	2	13.157	0.7(1.8)	8.9(11)	6	4.5(7.6)	1/4
MSWT	MSWTK	16.662	0.7(2.0)	10(12)	8	5(8)	3/8
MSWTM	MSWTKM	20.955		12	10	6	1/2
MSWTS	MSWTSK	26.441		14	14	7	3/4
MSWTP	MSWTP	33.249	0.9	16.5	17	9	1

No.	MSWT	MSWTM	MSWTS	MSWTP
1~14コ	15~99コ	100~300	1~99コ	100~300
				1~49コ 50~100
*J	95	47	95	66
*S	33	21	81	56
1	44	24	95	66
2	60	30	120	115
3	81	40	168	220
4	176	88	265	290
6	293	146	506	354
8	560	336	570	