




| CADデータフォルダ名: 51_Pipes_Fitting_Valves |           |            |            |          |               |
|--------------------------------------|-----------|------------|------------|----------|---------------|
| Type                                 | 7.0MPaタイプ | 14.0MPaタイプ | 20.6MPaタイプ | 適応       | ■材質           |
| ホース                                  | HOSTR     | HOSCR      | HOSYR      | ワイヤーブレード | ホース           |
| HOSTW                                | HOSCW     | HOSYRW     |            | 両側かしめ    | 合成ゴム(補強層:硬鋼線) |
| HOSTS                                | HOSCS     | HOSYRS     |            |          | S25C          |
| —                                    | HOMCR     | HOMYR      |            |          | SUS304        |
|                                      |           |            |            |          |               |

① HOMCRの最高使用圧力はホース寸法表をご参照ください。

② 油圧用ゴムホース(ワイヤーブレードタイプ)

## かしめ金具形状

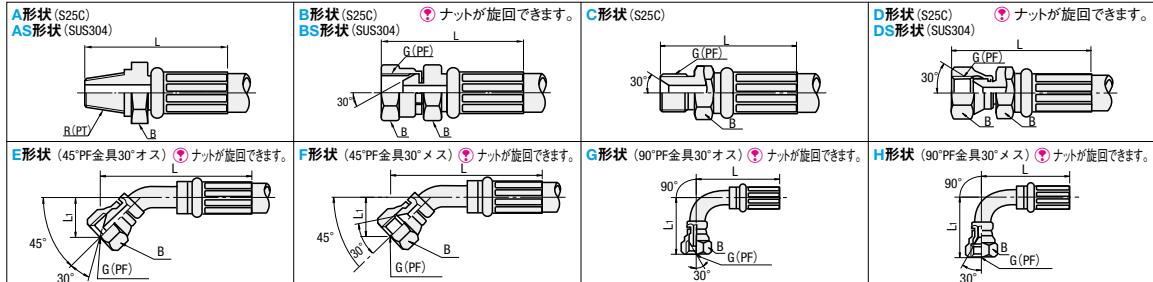

## ホース寸法表

| ホース呼び内径 | HOST       |                |                 | HOSC       |                |                 | HOSYR      |                |                 | HOMCR      |                |                 | HOMYR      |                |                 |
|---------|------------|----------------|-----------------|------------|----------------|-----------------|------------|----------------|-----------------|------------|----------------|-----------------|------------|----------------|-----------------|
|         | 内径<br>(mm) | 最小曲げ半径<br>(mm) | 最高使用圧力<br>(MPa) |
| 6       | 6.3        | 60             |                 | 6.3        | 50             |                 | 6.3        | 60             | 19.0            | 6.3        | 50             |                 | —          | —              | 20.6            |
| 9       | 9.5        | 75             |                 | 9.5        | 65             |                 | 9.5        | 80             | 15.5            | 9.5        | 65             |                 | —          | —              | —               |
| 12      | 12.7       | 90             |                 | 12.7       | 70             | 14.0            | 12.7       | 90             | 13.5            | 12.7       | 80             |                 | —          | —              | —               |
| 15      | 15.9       | 120            |                 | 15.9       | 110            |                 | 15.9       | 120            | —               | —          | —              |                 | —          | —              | —               |
| 19      | 19         | 140            |                 | 19         | 130            |                 | 19         | 140            | —               | —          | —              |                 | —          | —              | —               |
| 25      | 25.4       | 170            |                 | 25.4       | 180            |                 | 25.4       | 180            | —               | —          | —              |                 | —          | —              | —               |

| かしめ金具寸法表 |                  |                     |                     |                     |                     |                                       |                                       |                                       |                                       |      |      |       |      |      |       |      |
|----------|------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|------|------|-------|------|------|-------|------|
| ホース呼び内径  | R (PT)<br>G (PF) | A形状<br>B (二面幅)<br>L | B形状<br>B (二面幅)<br>L | C形状<br>B (二面幅)<br>L | D形状<br>B (二面幅)<br>L | E形状<br>B (二面幅)<br>L<br>L <sub>1</sub> | F形状<br>B (二面幅)<br>L<br>L <sub>1</sub> | G形状<br>B (二面幅)<br>L<br>L <sub>1</sub> | H形状<br>B (二面幅)<br>L<br>L <sub>1</sub> |      |      |       |      |      |       |      |
| 6        | 1/4              | 19                  | 51.5                | 19                  | 51.5                | 19                                    | 48.0                                  | 19                                    | 51.5                                  | 19   | 69.0 | 26.0  | 19   | 52.0 | 44.5  |      |
| 9        | 3/8              | 22                  | 62.5                | 22                  | 59.0                | 22                                    | 62.5                                  | 22                                    | 88.0                                  | 28.5 | 22   | 68.0  | 51.5 | 22   | 68.0  | 51.5 |
| 12       | 1/2              | 27                  | 69.5                | 27                  | 67.0                | 27                                    | 69.5                                  | 27                                    | 96.0                                  | 33.0 | 27   | 76.0  | 59.5 | 27   | 76.0  | 59.5 |
| 15       | 3/4              | 36                  | 71.9                | 36                  | 76                  | 36                                    | 71.9                                  | 36                                    | 116.0                                 | 41.5 | 36   | 99.0  | 77.0 | 36   | 99.0  | 77.0 |
| 19       | 3/4              | 36                  | 78.5                | 36                  | 75.0                | 36                                    | 78.5                                  | 36                                    | 118.0                                 | 41.5 | 36   | 98.5  | 77.0 | 36   | 98.5  | 77.0 |
| 25       | 1                | 41                  | 86.5                | 41                  | 90                  | 41                                    | 86.5                                  | 41                                    | 131.0                                 | 47.5 | 41   | 116.0 | 90.5 | 41   | 116.0 | 90.5 |

② SUS304金具はホース呼び内径15は選択できません。



| 型式                         | ホース呼び内径 | ホース長さ<br>指定0.1m単位 | L | R | ホース保護<br>スプリング<br>ガード |
|----------------------------|---------|-------------------|---|---|-----------------------|
| Type                       |         |                   |   |   |                       |
| ホース用ゴムホース 両側かしめ            | 6       |                   |   |   |                       |
| HOSTR                      | 9       |                   |   |   |                       |
| HOSCR                      | 12      |                   |   |   |                       |
| HOSYR                      | 15      |                   |   |   |                       |
| —                          | 19      |                   |   |   |                       |
| —                          | 25      |                   |   |   |                       |
| 油圧用ゴムホース 両側かしめ<br>ワイヤーブレード | 6       |                   |   |   |                       |
| (S25C)                     | 9       |                   |   |   |                       |
| HOSTW                      | 12      |                   |   |   |                       |
| HOSCW                      | 15      |                   |   |   |                       |
| HOSYRW                     | 19      |                   |   |   |                       |
| HOSTS                      | 25      |                   |   |   |                       |
| HOSCS                      |         |                   |   |   |                       |
| HOSYRS                     |         |                   |   |   |                       |
| 油圧用樹脂ホース 両側かしめ             | 6       |                   |   |   |                       |
| HOMCR                      | 9       |                   |   |   |                       |
| HOMYR                      | 12      |                   |   |   |                       |

| ホース呼び内径 | HOSTR | HOSCR | HOSYR | HOSTW | HOSCW | HOSYRW | HOSTS | HOSCS  | HOSYRS | HOMCR | HOMYR | ホース単価/m | ¥基準単価 |
|---------|-------|-------|-------|-------|-------|--------|-------|--------|--------|-------|-------|---------|-------|
| 6       | 720   | 790   | 870   | 1,980 | 2,080 | 2,180  | 2,890 | 3,100  | 3,230  | 1,050 | 1,150 |         |       |
| 9       | 890   | 1,000 | 1,110 | 2,470 | 2,620 | 2,760  | 3,700 | 3,900  | 4,070  | 1,330 | 1,480 |         |       |
| 12      | 1,080 | 1,280 | 1,410 | 3,080 | 3,350 | 3,530  | 4,380 | 5,070  | 5,270  | 1,700 | 1,880 |         |       |
| 15      | 2,740 | 3,010 | 3,650 | 4,730 | 4,980 | 5,760  | —     | —      | —      | —     | —     |         |       |
| 19      | 2,770 | 3,080 | 3,700 | 4,740 | 5,050 | 5,830  | 6,540 | 7,270  | 7,740  | —     | —     |         |       |
| 25      | 4,640 | 5,480 | 6,450 | 7,980 | 8,930 | 9,930  | 9,230 | 10,740 | 11,780 | —     | —     |         |       |

| ホース呼び内径 | かしめ・スプリングガード | プラス料金単価 | 片側かしめ単価 |
|---------|--------------|---------|---------|
| 6       | A・B・C・D形状    | 2,120   | 3,480   |
| 9       | AS・BS・DS形状   | 2,940   | 4,220   |
| 12      | E・F・G・H形状    | 3,040   | 4,980   |
| 15      | スプリングガード     | —       | 7,380   |
| 19      | —            | 5,280   | 7,580   |
| 25      | —            | 8,220   | 11,500  |



| HOKT<br>(ホース本体) |         |
|-----------------|---------|
| ■ホース            | ■材質     |
| 耐候性合成ゴム         | S25C    |
| 補強層:ワイヤーブレード    | —       |
| 表面処理            | 三価クロメート |

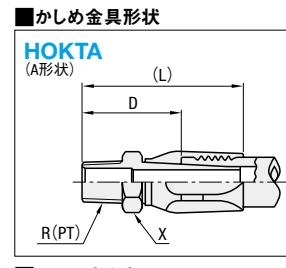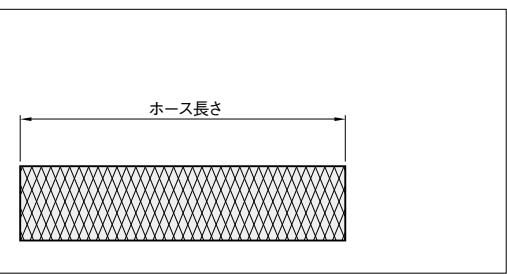

| HOKTA   |      |
|---------|------|
| ホース呼び内径 | 内径   |
| 6       | 6.4  |
| 7       | 7.9  |
| 12      | 12.7 |
| 15      | 15.9 |

| HOKTB   |      |
|---------|------|
| ホース呼び内径 | 内径   |
| 6       | 14.7 |
| 7       | 17.1 |
| 12      | 23.4 |
| 15      | 27.4 |

| HOKTC   |    |
|---------|----|
| ホース呼び内径 | 内径 |
| 6       | 17 |
| 7       | 19 |