

フレキシブルホース

ー高圧タイプ/中圧タイプー

CADデータフォルダ名：51_Pipes_Fitting_Valves

■フレキシブルホース
ー高圧タイプー


RoHS

Type	材質			使用流体	使用温度範囲	最高使用圧力
	ホース	かしめ金具	シール部			
HOSLTR	SUS304	SUS304	シリコンゴム	水・油	−50〜280℃ (蒸気:150℃以下)	規格表内参照


- ① エアコン用冷媒等は使用できません。
 ② トリクロルエタン(芳香族系)は使用できません。
 ③ 燃料油系は使用できません。

■かしめ金具形状

A形状

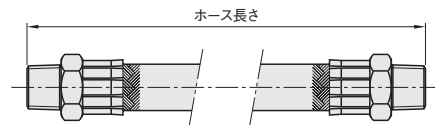

B形状

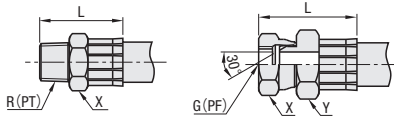

■ホース寸法表

ホース 呼び内径	内径	最小曲げ半径 (mm)	最高使用圧力 (MPa)
8A	7.0	25	6.4
10A	10.5	30	6.4
15A	13.2	35	4.4
20A	19.2	40	3.4
25A	25.5	50	3.4

④ 気体の場合、使用圧力1.5MPa未満。

型式		ホース長さ 指定0.1m単位	L 左かしめ 形状	R 右かしめ 形状	ホース内径 (mm)	¥基準単価	
Type	ホース 呼び内径					ホース 単価/m	かしめ プラス料金
HOSLTR	8A	0.3〜5.0	LA LB	RA RB	7.0	5,860	10,500
	10A				10.5	5,130	10,650
	15A				13.2	6,000	12,500
	20A				19.2	9,840	24,250
	25A				25.5	14,470	34,070


④ ホース長さはかしめ金具を含めた全長になります。

■フレキシブルホース
ー中圧タイプー


RoHS

Type	材質		使用流体	使用温度範囲	最高使用圧力
	ホース	金具			
HOEMF HOEMFG	SUS304 SUS304+ガラスクロス+ホースバンド(2個)	SUS304	蒸気・油・ガス・空気・水	0〜200℃	2.0MPa
 
<HOEMF>




<HOEMFG>

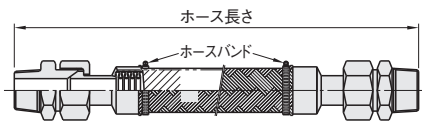


■かしめ金具形状

A形状

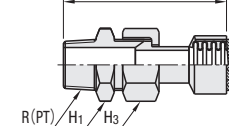

B形状

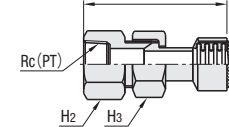

■ホース寸法表

ホース 呼び内径	内径 (mm)	外径 (mm)	最小曲げ半径 (mm)	バネ定数 (N/mm)	最高使用圧力 (MPa)
8A	7.2	12.1	25	1677.1	2.0
10A	10.5	16.3	35	2494.1	
15A	13	19.6	50	1894.1	
20A	19	26.9	65	3789.9	
25A	25.2	34	80	2550.1	

型式		ホース長さ 指定0.1m単位	L 左かしめ 形状	R 右かしめ 形状
Type	ホース 呼び内径			
HOEMF HOEMFG (ガラスクロス保護)	8A	0.3〜2.0	LA LB	RA RB
	10A			
	15A			
	20A			
	25A			

④ ホース長さはかしめ金具を含めた全長になります。

型式	ホース長さ	L 形状	R 形状
HOSLTR8A	1.0	LA	RB

■数量スライド価格 (①1円未満切り捨て) P127

数量区分	標準対応	個別対応
数量	1〜9	10〜14
値引率	基準単価 5%	10% お見積り

④ 表示数量超えはWOSにてご確認ください。

④ 数量スライド価格は、ホース単価/mのみ適用となります。

<価格計算例>

HOEMF8A-1.5-LA-RBの場合

ホース単価/0.1m: 280

280×15+2,200+800=7,200

1円単位切り捨てで、7,200円となります。

■かしめ金具寸法表

ホース 呼び内径	R (PT) Rc (PT)	A形状			B形状		
		H ₁	H ₃	L	H ₂	H ₃	L
8A	1/4	14	17	61	17	17	61
10A	3/8	17	21	63	21	21	63
15A	1/2	22	26	73	26	26	73
20A	3/4	27	32	77	32	32	77
25A	1	35	38	90	38	38	90

■使用用途

・芯スレ吸収などの一般配管用。

■特長

- ・高圧タイプに比べて軽量。
- ・メタルタッチ式なのでメンテナンス不要。
- ・パッキンレス構造です。

■注意

・ホース長さの公差は、ホース長さの+0〜3%になります。

Delivery 出荷日	3	目日出荷
-----------------	---	------

ストーク T	当日出荷 1,000円/本	正午迄
ストーク A	翌日出荷 500円/本	PM 6:00迄

④ ストークAは3本以上で1明細行当たり一律1,350円

④ HOSLTRのみストーク適用

■かしめプラス料金

ホース 呼び内径	¥かしめプラス料金		
	金具形状 A-A	金具形状 A-B	金具形状 B-B
8A	400	800	1,200
10A	600	1,000	1,400
15A	700	1,400	2,100
20A	800	1,700	2,600
25A	1,000	2,000	3,000

■ホース単価

ホース 呼び内径	HOEMF ¥基準単価		HOEMFG ¥基準単価	
	基本単価	ホース単価/0.1m	基本単価	ホース単価/0.1m
8A	2,200	280	3,300	440
10A	2,600	290	3,800	450
15A	3,200	390	4,800	620
20A	4,700	450	6,900	810
25A	5,000	650	7,100	940

フレキシブルホース


ー低圧(無溶接)タイプー

CADデータフォルダ名：51_Pipes_Fitting_Valves

■フレキシブルホース
ー低圧(無溶接)タイプ
PTメス・PTメス

RoHS

Type	材質		使用流体	使用温度範囲	最高使用圧力
	ホース	ユニオン継手			
HOELF HOELFS	SUS304	FCMB	蒸気・空気・ガス・水・油	0〜100℃	1.0MPa
	SUS304	SCS13(SUS304)			

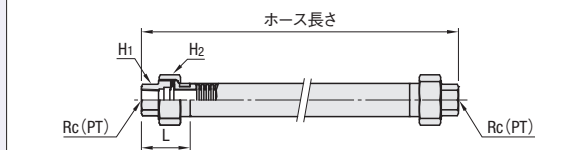

■特長

- ・継手の組込みが無溶接のため、耐食性が良好です。
- ・振動吸収に適しています。
- ・金属六角部が回転するので、取付が容易です。

■使用用途

・芯スレ吸収などの一般配管用。

■注意

- ・ホース長さの公差は、ホース長さの+0〜3%になります。
- *H₁、H₂はSCS13(SUS304)の寸法です。

■ホース寸法表

ホース 呼び内径	内径 (mm)	外径 (mm)	最小曲げ半径 (mm)	バネ定数 (N/mm)	最高使用圧力 (MPa)
10A	17	23	60	1534.6	1.0
15A	19.2	25	65	1858.2	
20A	24.1	31	80	1179.9	
25A	29.5	39	100	1510.6	
32A	38.6	47.5	120	1785	
40A	44.8	54	120	3471	
50A	56.4	66	140	3684	

■かしめ金具寸法表


ホース 呼び内径	Rc (PT)	L	H ₁	H ₂
10A	3/8	33	23	37
15A	1/2	39	27	42
20A	3/4	40	33	49
25A	1	49	41	59
32A	1 1/4	53	50	69
40A	1 1/2	58	56	78
50A	2	65	69	93

型式		ホース長さ 指定0.1m単位	HOELF ¥基準単価		HOELFS ¥基準単価	
Type	ホース 呼び内径		¥基本単価	ホース単価/0.1m	¥基本単価	ホース単価/0.1m
HOELF HOELFS	10A	0.3〜2.0	2,200	300	4,600	300
	15A		2,200	350	4,800	350
	20A		2,200	550	5,500	550
	25A		3,000	600	6,500	600
	32A		3,500	800	8,500	800
	40A		4,000	900	10,000	900
	50A		5,300	1,200	15,000	1,200

■フレキシブルホース
ー低圧(無溶接)タイプ
PTオス・PTメス

RoHS

Type	材質		使用流体	使用温度範囲	最高使用圧力
	ホース	金具			
HOEJF HOEJFS	SUS304	FCMB	蒸気・空気・ガス・水・油	0〜100℃	1.0MPa
	SUS304	SCS13(SUS304)			

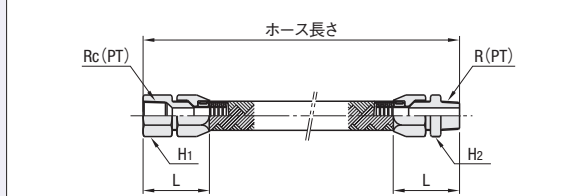

■特長

- ・継手の組込みが無溶接のため、耐食性が良好です。
- ・振動吸収に適しています。
- ・パッキンレス構造です。

■使用用途

・芯スレ吸収などの一般配管用。

■注意

・ホース長さの公差は、ホース長さの+0〜3%になります。

■ホース寸法表

ホース 呼び内径	内径 (mm)	外径 (mm)	最小曲げ半径 (mm)	バネ定数 (N/mm)	最高使用圧力 (MPa)
10A	10.5	16.3	35	2494.1	1.0
15A	13	19.6	50	1894.1	
20A	19	26.9	65	3789.9	
25A	25.2	34	80	2550.1	

■かしめ金具寸法表

ホース 呼び内径	R (PT) Rc (PT)	L	H ₁	H ₂
10A	3/8	51.0	24	19
15A	1/2	56.5	27	24
20A	3/4	61.5	32	27
25A	1	68.5	41	35

型式		ホース長さ 指定0.1m単位	HOEJF ¥基準単価		HOEJFS ¥基準単価	
Type	ホース 呼び内径		¥基本単価	ホース単価/0.1m	¥基本単価	ホース単価/0.1m
HOEJF HOEJFS	10A	0.3〜2.0	1,800	250	3,500	250
	15A		2,200	300	4,000	300
	20A		2,400	350	4,900	350
	25A		3,200	450	5,900	500



注文例

型式	ホース長さ
HOELF10A	1.0
HOELFS25A	0.5



Delivery 出荷日

3 目日出荷



Price 価格

■数量スライド価格 (①1円未満切り捨て) P127

数量区分	標準対応		個別対応
	小口	大口	
数量	1〜4	5〜9	10〜20
値引率	基準単価 5%	10%	お見積り

④ 表示数量超えはWOSにてご確認ください。

④ 数量スライド価格は、ホース単価/0.1mのみ適用となります。

<価格計算例>

HOELF10A-1.0の場合

基本単価: 2,200

ホース単価/0.1m: 300

2,200+300×10=5,200

1円単位切り捨てで、5,200円となります。



ミスミ FA メカ 2015

スペック検索でらくらく選定!

ミスミ FA

検索