 


● CADデータフォルダ名 : 51_Pipes_Fitting_Valves

■フレキシブル
ふっ素樹脂ホース

Type	材質		表面処理	最高使用 圧力
	ホース	ホース補強層	かしめ金具	
HOSFR HOSFRS	ふっ素樹脂	SUS304	SS400 三価クロメート	規格表内 参照
			SUS304	—




■特長
・耐熱性・耐薬品性に優れています。
・接着剤や塗料等の粘着性の高い液体にも適しています。


■注意
・同一のホースでスチームと水、スチームと窒素の交互使用は避けてください。

■かしめ金具形状


A形状

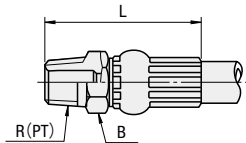

B形状

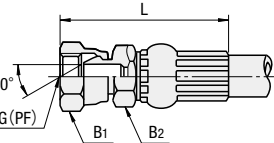

C形状

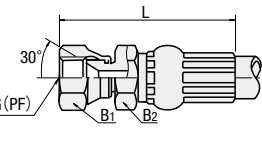

■ホース仕様表

ホース 呼び内径	最高使用圧力 (MPa)	最小破壊圧力 (MPa)	最小曲げ半径 (mm)	概略重量 (g/m)
4	20.5	82.0	51	105
6	20.5	82.0	76	120
8	17.0	68.0	102	145

■かしめ金具寸法表

ホース 呼び内径	R(PT) G(PF)	A形状		B形状		C形状	
		B(二面幅)	L	B1(二面幅)	B2(二面幅)	L	
4	1/4	17	43	19	17	48	19 17 48
6	1/4	17	43	19	17	48	19 17 48
8	3/8	19	48	22	19	53	22 19 53

型式 Type	ホース 呼び内径	ホース長さ 指定0.1m単位	L 左かしめ形状	R 右かしめ形状	ホース内径 (mm)	ホース外径 (mm)	Y基準単価 両側かしめ金具プラス料金	HOSFR	HOSFRS
HOSFR HOSFRS	4	0.3~20.0	LA LB LC	RA RB RC	4.8	7.7	4,930	5,720	9,940
	6				6.4	9.5	5,810	5,940	10,260
	8				7.9	10.9	6,750	6,480	11,100



Order
注文例

型式 - ホース長さ - L形状 - R形状
HOSFR6 - 1.0 - LA - RB



Price
価格

■数量スライド価格 (※1円未満切り捨て) P.127



Delivery
出荷日

3 日日出荷



■数量スライド価格 (※1円未満切り捨て) P.127

■フレキシブル
ふっ素樹脂ホース
—柔軟タイプ—


Type	材質	使用流体	使用温度範囲	最高使用 圧力
	ホース	ワイヤーブレード	かしめ金具	
HOSJRS	ふっ素樹脂	SUS304	SUS304	規格表内 参照




■特長
・ホースをスパイラルコイル加工して
いるため、屈曲性に優れています。
・振動の多いところや変形損傷の高い
ところに適しています。

■かしめ金具形状

A形状

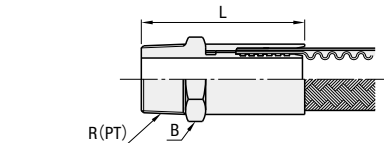

B形状

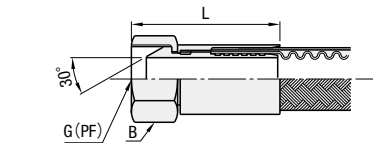

■ホース仕様表

ホース 呼び内径	内径 (mm)	外径 (mm)	最小曲げ半径 (mm)	最高使用圧力 (MPa)
6A	4.0	7.0	20	3.0
8A	5.0	8.5	20	2.5
10A	9.0	13.0	25	2.0
15A	11.0	16.5	30	2.0

■かしめ金具寸法表

ホース 呼び内径	R(PT) G(PF)	A形状		B形状	
		B(二面幅)	L	B(二面幅)	L
6A	1/8	12	39	14	37
8A	1/4	14	47	17	43
10A	3/8	19	53	21	49
15A	1/2	24	60	26	57

型式 Type	ホース 呼び内径	ホース長さ 指定0.1m単位	L 左かしめ形状	R 右かしめ形状	ホース単価/0.1m	Y基準単価 片側かしめ金具単価	
						A形状	B形状
HOSJRS	6A	0.3~2.0	LA LB	RA RB	730	6,520	7,250
	8A				900	6,690	8,160
	10A				1,080	6,490	8,100
	15A				1,980	6,730	11,040



Order
注文例

型式 - ホース長さ - L形状 - R形状
HOSJRS8A - 1.5 - LB - RA



Price
価格

■数量スライド価格 (※1円未満切り捨て) P.127



Delivery
出荷日

5 日日出荷



■数量スライド価格 (※1円未満切り捨て) P.127


● CADデータフォルダ名 : 51_Pipes_Fitting_Valves

■スイベルジョイント




Type	材質	表面処理	最高使用圧力
SJS	S45C	三価クロメート	20.6MPa


SJSA

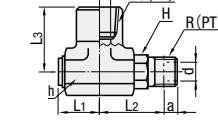

SJSB

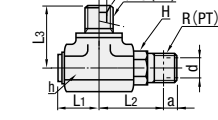

SJSC

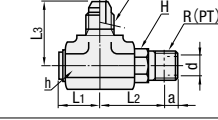

Order
注文例

型式

SJSB3



Delivery
出荷日






在庫品 翌日出荷 P.127

●ご希望によりPM6:00迄、当日出荷受付致します。


■油圧用首振り継手
—エルボー—

Type	材質	表面処理	最高使用圧力
KCLP	SS400	亜鉛メッキ	20.6MPa
SKCLP	SUS304	—	—

 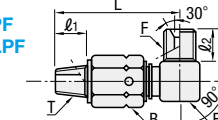 
KCLPFP
SKCLPFPKCLPF
SKCLPFKCLPT
SKCLPT■油圧用首振り継手
—ストレート—

Type	材質	表面処理	最高使用圧力
SKCR	SUS304	—	20.6MPa


SKCRGP

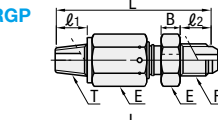

SKCRGF

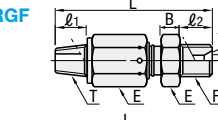

SKCRCT

 

Order
注文例

型式

SKCLPFP4



Delivery
出荷日



在庫品 翌日出荷 P.127

●ご希望によりPM6:00迄、当日出荷受付致します。

●表示数量超えはWOSにてご確認ください。



マニホールドなどに
接続したあと360°
まわすことができます。