


ALUMINUM DIMENSION FIXED PLATES -A5052P-
アルミ寸法固定プレート
 -A5052P-(A&Mg系アルミニウム合金)



4面フライス(圧延)



HIGH PRECISION ALUMINUM DIMENSION FIXED PLATES -A5052P-
ハイプレジジョンアルミ寸法固定プレート
 -A5052P-(A&Mg系アルミニウム合金・精密圧延品)


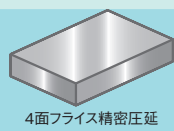


4面フライス精密圧延



材料屋24でミスミ型番・出荷日・価格を一発表示!(http://misumi.jp/fa24)

材料屋24でミスミ型番・出荷日・価格を一発表示!(http://misumi.jp/fa24)

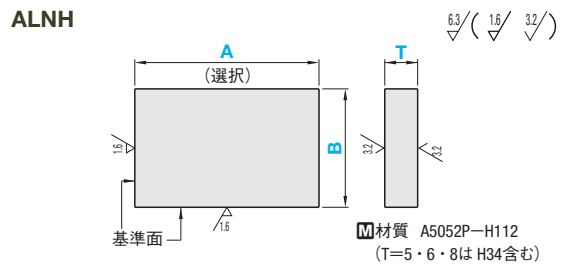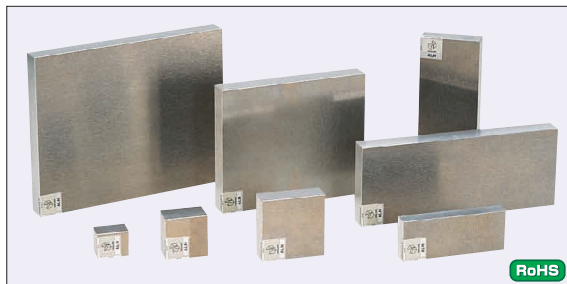

型式 **ALNH** - **A - B - T**
 - 350 - 200 - 10

●ALNH **1** 日日出荷

在庫 ストック T 当日出荷 800円/1本 正午迄 P128

数量スライド価格 (1円単位切り捨て) P.127

数量区分	標準対応				個別対応
	小口	大口	大口	大口	
数量	1~9	10~14	15~19	20~30	31~
値引率	5%	10%	15%	15%	お見積り
出荷日	通常				+4日



◎表示数量超えはWOSにてご確認ください。

- 精度基準
- 平面(平坦)度 1000mmに対し1.5以下
 - Tの寸法公差

5	6	8	10	12	15	20	25	30
±0.35	±0.45	±0.5	±0.6	±0.7	±0.8	±0.9	±1.0	
 - A・B寸法公差

25~100	101~250	251~500
±0.2	±0.25	±0.4
 - 基準面直角度 100mmに対し0.015以下
 - 全周面取り C0.3以下

型式	A	B	T	5	6	8	10	12	15	20	25	30
ALNH (標準サイズ)	100	100	100	1,140	1,140	1,140	1,140	1,140	1,140	1,220	1,410	1,570
	125			1,170	1,170	1,170	1,260	1,360	1,420	1,520	1,750	1,960
	150			1,370	1,400	1,420	1,550	1,680	1,700	1,830	2,090	2,350
	160			1,460	1,480	1,510	1,650	1,800	1,810	1,950	2,230	2,510
	200			1,700	1,890	1,900	2,060	2,250	2,270	2,450	2,790	3,140
	250			1,940	2,180	2,310	2,390	2,390	2,390	2,610	3,260	3,490
	300			2,010	2,310	2,590	2,590	2,660	2,660	2,960	3,920	4,180
	350			2,130	2,440	2,740	2,740	2,740	2,740	3,050	3,950	4,260
	400			2,440	2,780	3,130	3,130	3,130	3,480	4,520	4,870	
	450			2,740	3,130	3,500	3,520	3,520	3,910	5,080	5,470	
	500			3,050	3,480	3,820	3,910	3,910	3,910	4,350	5,650	6,080
	125			1,200	1,200	1,200	1,320	1,420	1,520	1,850	2,060	2,280
	150			1,420	1,420	1,440	1,570	1,700	1,830	2,220	2,480	2,740
	160			1,500	1,500	1,530	1,670	1,810	1,950	2,370	2,650	2,930
	200			1,710	1,900	1,920	2,090	2,270	2,450	2,960	3,310	3,650
	250			2,020	2,290	2,390	2,480	2,810	3,050	3,500	3,920	4,340
	300			2,350	2,570	2,610	2,610	2,870	3,140	3,920	4,430	4,960
	350			2,420	2,710	2,910	3,050	3,090	3,650	4,520	5,120	5,700
	400			2,730	3,090	3,440	3,480	3,570	4,170	5,050	5,720	6,410
	450			3,090	3,460	3,770	3,910	4,060	4,680	5,590	6,350	7,100
500	3,440	3,770	4,110	4,350	4,740	5,210	6,130	6,980	7,810			
150	1,440	1,440	1,570	1,700	1,830	2,220	2,350	2,870	3,220			
160	1,530	1,530	1,670	1,810	1,950	2,370	2,510	3,050	3,470			
200	1,750	1,920	2,090	2,270	2,450	2,860	3,140	3,690	4,090			
250	2,140	2,390	2,610	2,830	3,040	3,340	3,850	4,360	4,870			
300	2,390	2,600	2,970	3,220	3,280	3,830	4,420	5,040	5,650			
350	2,440	2,740	3,050	3,290	3,340	4,260	4,870	5,710	6,420			
400	2,780	3,130	3,480	3,680	3,820	4,800	5,560	6,410	7,210			
450	3,130	3,520	3,910	4,150	4,300	5,300	6,210	7,110	8,020			
500	3,480	3,910	4,350	4,630	4,790	5,820	6,810	7,820	8,830			
160	1,670	1,670	1,810	1,950	2,230	2,510	2,900	3,250	3,600			
200	1,780	1,940	2,140	2,450	2,700	2,960	3,390	3,830	4,270			
250	2,190	2,480	2,690	2,920	3,130	3,460	4,000	4,540	5,080			
300	2,670	2,790	3,050	3,300	3,560	3,960	4,600	5,260	5,900			
350	2,960	3,050	3,340	3,340	3,950	4,460	5,200	5,950	6,710			
400	3,260	3,430	3,770	3,820	4,460	4,980	5,840	6,690	7,540			
450	3,560	3,760	4,140	4,300	4,910	5,490	6,450	7,420	8,390			
500	3,880	4,100	4,530	4,790	5,370	6,030	7,100	8,160	9,230			
200	1,820	1,990	2,190	2,500	2,730	3,030	3,830	4,400	4,940			
250	2,280	2,500	2,730	3,050	3,260	3,700	4,570	5,230	5,910			
300	2,730	2,870	3,140	3,650	3,920	4,430	5,280	6,080	6,890			
350	3,000	3,100	3,650	4,110	4,500	5,050	5,980	6,920	7,860			
400	3,340	3,480	4,150	4,590	5,010	5,650	6,710	7,770	8,840			
450	3,650	3,820	4,580	5,050	5,540	6,250	7,450	8,640	9,840			
500	4,060	4,150	5,000	5,540	6,060	6,870	8,190	9,520	10,860			
250	2,390	2,610	3,260	3,600	3,920	4,430	5,280	6,110	6,950			
300	2,870	3,140	3,730	4,110	4,520	5,120	6,120	7,120	8,390			
350	3,210	3,440	4,170	4,630	5,110	5,810	6,970	8,130	9,700			
400	3,440	3,700	4,630	5,170	5,700	6,490	7,820	9,140	10,480			
450	3,750	3,940	5,120	5,700	6,310	7,190	8,700	10,180	11,670			
500	4,150	4,210	5,600	6,250	6,920	7,910	9,560	11,220	12,880			
300	3,250	3,490	4,090	4,580	5,060	5,770	6,970	8,170	9,360			
350	3,490	3,770	4,600	5,160	5,710	6,560	7,950	9,760	11,140			
400	3,740	4,060	5,130	5,760	6,390	7,350	8,930	10,520	12,110			
450	4,010	4,360	5,650	6,370	7,090	8,160	9,920	11,710	13,490			
500	4,250	4,640	6,190	6,980	7,770	8,960	10,940	12,910	14,890			

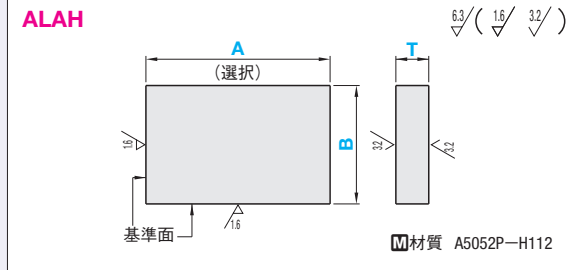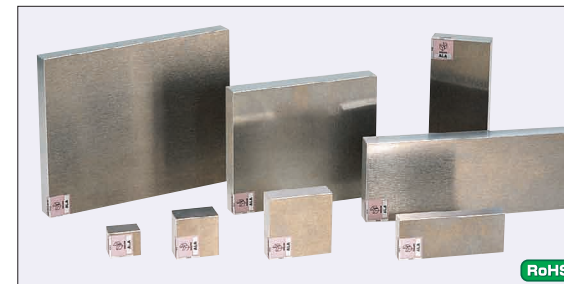

型式 **ALAH** - **A - B - T**
 - 300 - 100 - 12

●ALAH **2** 日日出荷

在庫 ストック A 早割 翌日出荷 300円/1本 翌日出荷 800円/1本 PM 3:00迄 P128

数量スライド価格 (1円単位切り捨て) P.127

数量区分	標準対応				個別対応
	小口	大口	大口	大口	
数量	1~9	10~14	15~20	21~	
値引率	5%	15%	15%	お見積り	
出荷日	通常				+4日

◎表示数量超えはWOSにてご確認ください。

- 精度基準
- 平面(平坦)度 1000mmに対し0.4以下
 - Tの寸法公差

5	6	8	10	12	15	20	25	30
±0.04	±0.05	±0.08	±0.10	±0.12	±0.15			
 - A・B寸法公差

100~250	251~500
±0.25	±0.4
 - 基準面直角度 100mmに対し0.015以下
 - 全周面取り C0.3以下
- ◎ストークA早割は1明細行当たり一律300円
 ◎ストークAは3本以上で1明細行当たり一律2,160円

型式	A	B	T	5	6	8	10	12	15	20	25	30
ALAH (標準サイズ)	100	100	100	1,240	1,270	1,350	1,410	1,490	1,490	1,570	1,750	2,090
	125			1,360	1,390	1,510	1,610	1,730	1,850	1,960	2,190	2,530
	150			1,530	1,530	1,650	1,780	1,920	2,120	2,350	2,610	2,920
	160			1,630	1,630	1,780	1,900	2,030	2,280	2,510	2,790	3,140
	200			1,940	2,010	2,160	2,290	2,440	2,650	3,000	3,340	3,710
	250			2,200	2,280	2,470	2,640	2,810	3,060	3,520	3,920	4,390
	300			2,470	2,570	2,610	2,680	2,940	3,520	4,030	4,560	5,080
	350			2,670	2,690	2,740	2,740	3,050	3,650	4,260	5,170	5,470
	400			3,010	3,090	3,130	3,130	3,480	4,170	4,870	5,790	6,250
	450			3,300	3,450	3,520	3,520	3,910	4,680	5,470	6,410	7,300
	500			3,580	3,760	3,910	3,910	4,350	5,210	6,080	7,040	7,810
	125			1,420	1,420	1,520	1,630	1,750	1,960	2,190	2,390	2,710
	150			1,550	1,550	1,680	1,800	1,940	2,320	2,470	2,870	3,260
	160			1,650	1,650	1,800	1,920	2,080	2,480	2,610	3,050	3,490
	200			2,050	2,080	2,230	2,430	2,590	2,930	3,290	3,800	4,230
	250			2,320	2,450	2,660	2,870	3,080	3,420	3,960	4,510	5,040
	300			2,590	2,610	2,870	3,140	3,390	3,920	4,570	5,210	5,860
	350			2,690	2,710	3,020	3,330	3,910	4,410	5,170	5,920	6,670
	400			3,090	3,110	3,460	4,070	4,410	4,920	5,790	6,640	7,500
	450			3,480	3,500	3,880	4,490	4,870	5,450	6,410	7,390	8,350
500	3,830	3,890	4,320	4,900	5,330	5,970	7,040	8,120	9,190			
150	1,570	1,570	1,700	1,830	1,960	2,350	2,480	3,000	3,530			
160	1,670	1,670	1,810	1,950	2,090	2,510	2,650	3,210	3,750			
200	2,090	2,090	2,270	2,450	2,610	3,140	3,310	4,010	4,690			
250	2,470	2,590	2,830	3,050	3,260	3,750	4,120	5,000	5,690			
300	2,610	2,680	2,960	3,540	3,850	4,310	4,960	5,860	6,640			
350	2,740	2,740	3,050	3,650	3,950	4,870	5,470	6,680	7,570			
400	3,130	3,130	3,480	4,170	4,520	5,460	6,250	7,500	8,530			
450	3,520	3,520	3,910	4,680	5,080	6,040	7,030	8,350	9,500			
500	3,910	3,910	4,350	5,210	5,650	6,630	7,810	9,190	10,480			
160	1,810	1,810	1,950	2,090	2,370	2,650	3,050	3,620	4,030			
200	2,140	2,270	2,450	2,610	2,960	3,310	3,830	4,410	4,970			
250	2,520	2,660	2,940	3,210	3,490	3,890	4,590	5,280	5,950			
300	2,840	3,000	3,330	3,650	3,990	4,490	5,300	6,130	6,950			
350	3,050	3,050	3,650	3,950	4,500	5,080	6,030	6,980	7,930			
400												