



EXTRA SUPER DURALUMIN FREE PLATES -A7075P-  
**超々ジュラルミンフリープレート**  
 -A7075P-(Al-Zn-Mg系アルミニウム合金)

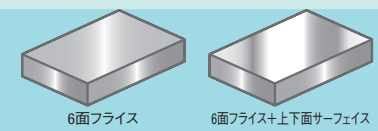

材料屋24でミスミ型番・出荷日・価格を一発表示!(http://misumi.jp/fa24)

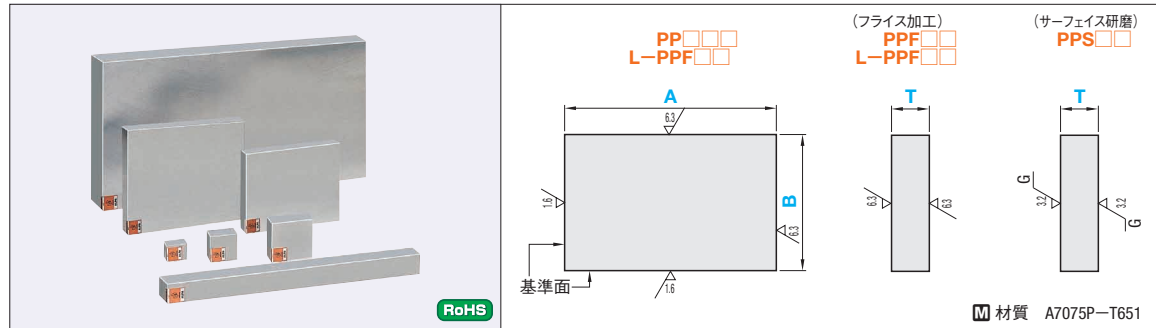

型式		指定0.5mm単位				
Type	上下面仕上	①板厚公差	②A・B寸公差	A	B	T
		選択	選択	A ≥ B		③S(サファイヤ研磨) T=5~7は1mm単位
標準サイズ	PP	F(フライス加工) S(サファイヤ研磨)	P Q N M	25~ 500	10~300	5~50
大サイズ	L-PP	F(フライス加工)	P Q N M	250~2400	20~800	3~50

④サイズは加工不可領域があります。詳しくは価格表でご確認ください。

①板厚公差

上下面仕上	A・B寸長さ	P	Q	N	M
F(フライス加工)	550mm以下	+0.1~+0.3	0~+0.2	±0.1	-0.2~0
	550.5mm以上	+0.1~+0.4	0~+0.3	±0.15	-0.3~0
S(サファイヤ研磨)		+0.1~+0.2	0~+0.1	±0.05	-0.1~0

②A・B寸公差


上下面仕上	A・B寸長さ	P	Q	N	M
F(フライス加工) S(サファイヤ研磨)	250mm以下	+0.1~+0.3	0~+0.2	±0.1	-0.2~0
	250.5mm以上	+0.1~+0.6	0~+0.5	±0.25	-0.5~0

■精度基準 (最大値)

項目	上下面仕上	
	F(フライス加工)	S(サファイヤ研磨)
板厚平行度 (100mmに対して)	T3~ 6.5	0.025
	T7~12.5	0.05
	T13~15.5	0.05
	T16~20.5	0.07
	T21~50	0.1
平面度 (100mmに対して)	T3~ 8.5	0.15
	T9~12.5	0.13
	T13~20.5	0.12
基準面直角度	100mmに対し0.015	
	標準サイズ	C0.3以下
全周面取り	標準サイズ	C0.1程度の糸面取り
	大サイズ	



 - PPF (長さ) 300mm以下  
**1** 日目出荷 (ストークT 当日出荷 800円/1本 正午迄 翌P.128)
- PPF (長さ) 300.5mm以上  
**3** 日目出荷
- PPS  
**3** 日目出荷
- L-PP  
**3** 日目出荷



Alterations	全周面取り変更		コーナーカット	
	Code	(下記参照)	CCA・CCB・CCC・CCD	
Spec.	面取り値を小さくします。 規格C0.3以下 → C0.1以下 ④標準サイズのみ適用	面取り値を大きくします。	任意のコーナーをカットすることができます。 1 ≦ コーナーカット ≦ 50 1mm単位指定 C ≦ A/2, B/2 指定方法 (例) AとDのコーナーをC5でカットする場合 → CCA5-CCD5	
	¥/1Code	無料	Spec.参照	



(例) PPFQM-255-220-18のとき  
 A寸法 × 面積単価 = 価格(1円単位は切捨)  
 255 × 54.6 = 13,920(円)

■数量スライド価格 (1円単位切り捨て) P.127

数量区分	標準対応		個別対応
	小口	大口	
数量	1~4	5~20	21~
値引率	基準単価	10%	お見積り

⑤表示数量を超えはWOSにてご確認ください。

型式	A	B	T	数量スライド価格															
				5	5.5~6.5	7~10	10.5~15	15.5~20	20.5~25	25.5~30	30.5~35	35.5~40	40.5~45	45.5~50					
PPF (L-PP大サイズはP1809に掲載されています)	25 ~ 50	10~19.5	10~19.5	A×41.8	A×44.8	A×50.5	A×54.4	A×60.2	A×67.9	A×73.8	A×76.7	A×82.4	A×108.6	A×131					
	50.5 ~ 75			A×26.2	A×27.2	A×30.1	A×32.1	A×35.9	A×38	A×44.8	A×45.6	A×49.5	A×64.1	A×76.7					
	75.5 ~ 100			A×21.5	A×23.3	A×25.3	A×27.2	A×29.1	A×32.1	A×34	A×39.8	A×39.8	A×50.5	A×60.2					
	100.5 ~ 250			A×12.7	A×13.6	A×14.7	A×16.5	A×17.6	A×19.4	A×21.5	A×23.3	A×26.2	A×32.1	A×38					
	25 ~ 50	20~50	20~50	A×29.1	A×30.1	A×25.3	A×29.1	A×33	A×35.9	A×39.8	A×48.5	A×57.3	A×62.1	A×72.8					
	50.5 ~ 75			A×20.4	A×21.5	A×20.4	A×23.3	A×27.2	A×31.2	A×34	A×41.8	A×49.5	A×53.4	A×63.1					
	75.5 ~ 100			A×18.5	A×19.4	A×17.6	A×20.4	A×24.4	A×28.3	A×32.1	A×38	A×45.6	A×49.5	A×57.3					
	100.5 ~ 250			A×14.7	A×14.7	A×14.7	A×18.5	A×22.4	A×25.3	A×29.1	A×35.9	A×43.7	A×46.6	A×54.4					
	50.5 ~ 75	50.5~75	50.5~75	A×26.2	A×27.2	A×24.4	A×30.1	A×35.1	A×40.8	A×45.6	A×53.4	A×63.1	A×73.8	A×86.4					
	75.5 ~ 100			A×21.5	A×22.4	A×21.5	A×27.2	A×32.1	A×38	A×42.7	A×53.4	A×64.1	A×68.9	A×80.6					
	100.5 ~ 200			A×17.6	A×18.5	A×19.4	A×24.4	A×30.1	A×35.1	A×40.8	A×50.5	A×60.2	A×64.1	A×75.7					
	200.5 ~ 500			A×14.7	A×16.5	A×17.5	A×22.4	A×27.2	A×33	A×37.9	A×46.6	A×56.2	A×60.1	A×70.8					
75.5 ~ 100	75.5~100	75.5~100	A×26.2	A×30.1	A×26.2	A×33	A×35.1	A×39.8	A×43.7	A×45.6	A×56.2	A×67.8	A×87.3						
100.5 ~ 200			A×22.4	A×26.2	A×24.4	A×30.1	A×33	A×36.9	A×41.8	A×54.4	A×66	A×68.9	A×81.5						
200.5 ~ 300			A×18.5	A×21.5	A×22.4	A×25.3	A×29.1	A×34	A×38.8	A×50.5	A×62.1	A×64.1	A×76.7						
300.5 ~ 500			A×13.6	A×17.5	A×19.4	A×22.4	A×26.2	A×31.1	A×35	A×47.6	A×58.2	A×60.1	A×71.6						
100.5 ~ 250	100.5~125	100.5~125	A×21.5	A×25.3	A×25.3	A×30.1	A×34	A×40.8	A×44.8	A×59.2	A×72.8	A×75.7	A×90.3						
250.5 ~ 500			A×16.5	A×20.4	A×21.4	A×25.2	A×33	A×36.9	A×42.6	A×58.2	A×70.8	A×72.7	A×87.2						
125.5 ~ 300			A×22.4	A×26.2	A×26.2	A×32.1	A×38.8	A×44.8	A×52.4	A×69.9	A×85.3	A×88.3	A×104.8						
300.5 ~ 500			A×17.5	A×22.4	A×23.3	A×27.2	A×35	A×41.7	A×47.6	A×64.9	A×79.5	A×81.4	A×96.8						
150.5 ~ 300	150.5~160	150.5~160	A×26.2	A×29.1	A×26.2	A×33	A×41.8	A×48.5	A×54.4	A×74.7	A×92.1	A×94.1	A×112.5						
300.5 ~ 500			A×20.4	A×23.3	A×23.3	A×29.1	A×37.9	A×43.7	A×51.5	A×69.8	A×86.2	A×88.2	A×104.6						
160.5 ~ 300			A×29.1	A×34	A×29.1	A×38.8	A×46.6	A×54.4	A×63.1	A×83.5	A×104.8	A×107.7	A×128.1						
300.5 ~ 500			A×23.3	A×29.1	A×26.2	A×35.8	A×43.7	A×52.3	A×52.3	A×73.7	A×91.1	A×93	A×110.4						
200.5 ~ 350	200.5~250	200.5~250	A×33	A×38	A×33	A×44.7	A×56.2	A×66.9	A×77.5	A×105.6	A×128.8	A×132.6	A×157.9						
350.5 ~ 500			A×27.2	A×33	A×31.1	A×42.6	A×54.4	A×64	A×74.6	A×101.7	A×124.9	A×128.8	A×153						
250.5 ~ 500			A×33	A×39.8	A×39.8	A×52.3	A×65.9	A×80.5	A×91.1	A×124	A×153	A×156.9	A×185.9						

型式	A	B	T	数量スライド価格															
				5・6	7~10	10.5~15	15.5~20	20.5~25	25.5~30	30.5~35	35.5~40	40.5~45	45.5~50						
PPS	25 ~ 50	10~19.5	10~19.5	A×62.1	A×66	A×74.7	A×77.6	A×85.3	A×96	A×103.8	A×105.7	A×112.5	A×182.3						
	50.5 ~ 75			A×38.8	A×39.8	A×43.7	A×44.8	A×49.5	A×52.4	A×60.2	A×61.2	A×65	A×102.8						
	75.5 ~ 100			A×31.2	A×34	A×38.8	A×38.8	A×39.8	A×42.7	A×45.6	A×47.6	A×50.5	A×78.5						
	100.5 ~ 250			A×17.6	A×19.4	A×20.4	A×22.4	A×22.4	A×25.3	A×26.2	A×28.3	A×30.1	A×46.6						
	25 ~ 50	20~50	20~50	A×23.3	A×27.2	A×30.1	A×34	A×38	A×41.8	A×51.5	A×58.2	A×69.9	A×82.4						
	50.5 ~ 75			A×18.5	A×21.5	A×25.3	A×28.3	A×32.1	A×35.9	A×43.7	A×50.5	A×60.2	A×70.9						
	75.5 ~ 100			A×15.6	A×18.5	A×22.4	A×25.3	A×29.1	A×33	A×40.8	A×46.6	A×55.3	A×65						
	100.5 ~ 250			A×12.7	A×15.6	A×19.4	A×23.3	A×27.2	A×31.2	A×38.8	A×43.7	A×52.4	A×62.1						
	50.5 ~ 75	50.5~75	50.5~75	A×21.5	A×26.2	A×31.2	A×36.9	A×42.7	A×48.5	A×61.2	A×69.9	A×83.5	A×98						
	75.5 ~ 100			A×18.5	A×23.3	A×28.3	A×34	A×39.8	A×45.6	A×58.2	A×66	A×77.6	A×92.1						
	100.5 ~ 200			A×15.6	A×20.4	A×26.2	A×32.1	A×36.9	A×42.7	A×54.4	A×61.2	A×72.8	A×86.4						
	200.5 ~ 500			A×13.6	A×18.5	A×23.3	A×29.1	A×35	A×39.8	A×50.4	A×67.8	A×76.7	A×80.5						
75.5 ~ 100	75.5~100	75.5~100	A×21.5	A×27.2	A×35.1	A×36.9	A×41.8	A×46.6	A×60.2	A×67	A×79.6	A×93.2							
100.5 ~ 200			A×21.5	A×26.2	A×32.1	A×34	A×38.8	A×43.7	A×56.3	A×63.1	A×74.7	A×87.3							
200.5 ~ 300			A×18.5	A×23.3	A×27.2	A×31.2	A×35.9	A×40.8	A×53.4	A×58.2	A×69.9	A×81.5							
300.5 ~ 500			A×16.5	A×20.4	A×23.3	A×28.2	A×32	A×36.9	A×49.4	A×54.4	A×64.9	A×75.5							
100.5 ~ 250	100.5~125	100.5~125	A×21.5	A×27.2	A×32.1	A×35.9	A×42.7	A×47.6	A×64.1	A×69.9	A×82.4	A×97							
250.5 ~ 500			A×18.5	A×22.4	A×27.2	A×34	A×38.7	A×45.5	A×62	A×67.8	A×80.5	A×94							
125.5 ~ 300			A×22.4	A×28.3	A×33	A×40.8	A×47.6	A×54.4	A×73.8	A×81.5	A×96	A×112.5							
300.5 ~ 500			A×19.4	A×24.3	A×29.1	A×36.9	A×43.7	A×50.4	A×68.8	A×74.6	A×88.2	A×103.6							
150.5 ~ 300	150.5~160	150.5~160	A×22.4	A×28.3	A×35.1	A×43.7	A×51.5	A×57.3	A×78.5	A×86.4	A×101.8	A×119.3							
300.5 ~ 500			A×19.4	A×24.3	A×31.1	A×39.8	A×46.5	A×53.3	A×73.7	A×79.5	A×94	A×110.4							
160.5 ~ 300			A×25.3	A×31.2	A×40.8	A×49.5	A×57.3	A×67	A×90.3	A×98.9	A×117.4	A×136.7							
200.5 ~ 350			A×22.4	A×28.2	A×37.9	A×46.5	A×55.2	A×76.6	A×83.4	A×97.9	A×114.3								
350.5 ~ 500	200.5~250	200.5~250	A×28.2	A×35	A×47.6	A×59.1	A×70.8	A×81.4	A×110.4	A×121.1	A×143.3	A×167.6							
250.5 ~ 500			A×26.2	A×32	A×44.7	A×57.2	A×67.8	A×78.4	A×107.5	A×117.2	A×138.5	A×161.6							
250.5 ~ 500			A×34	A×41.7	A×55.2	A×69.8	A×84.3	A×95.9	A×131.7	A×143.3	A×169.4	A×198.4							

⑥板厚50を超えるサイズ・精級公差は「材料屋24サイト」のみお選びいただけます。詳細はP.1275をご参照ください。  
 ※サファイヤ研磨を除く