

Order 注文例

型式
ANE10-300
ANES16-500

Delivery 出荷日

在庫品 翌日出荷 〆 P.127


ご希望によりPM6:00迄、当日出荷受付致します。

数量区分	標準対応	個別対応
数量	1~300	301~
出荷日	通常	お見積り

表示数量超えはWOSにてご確認ください。

スタッドボルト

STDN (両端右ねじ)

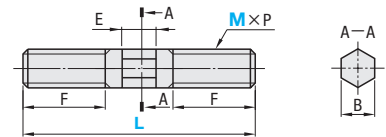

M	P
8	1.25
10	1.5
12	1.75
16	2.0
20	2.5

材質 S45C
硬度 32~38HRC
表面処理 四三酸化鉄皮膜

型式 Type	M	L	F	E	B	¥基準単価 1~49本	¥スライド単価 50~200本
STDN	8	50	20	6	6	120	114
		75	30	6		120	114
		100	40	10		120	114
		125	40	15		130	124
		150	40	15		130	124
		175	40	20		210	200
	10	50	20	6	8	140	133
		75	30	6		160	152
		100	40	10		180	171
		125	40	15		190	181
		150	40	15		190	181
		175	40	20		230	219
	12	50	20	6	10	170	162
		75	30	6		170	162
		100	40	10		190	181
		125	40	15		200	190
		150	40	15		200	190
		175	40	20		220	209
	16	50	20	6	13	220	209
		75	30	6		230	219
		100	40	10		230	219
		125	40	15		240	228
		150	40	15		240	228
		175	40	20		280	266
	20	50	20	6	17	280	266
		75	30	6		280	266
		100	40	10		280	266
		125	40	15		360	342
		150	40	15		410	390
		175	40	20		450	428

型式 Type	M-L	M×P	ANE ¥基準単価 1~49本	ANE ¥スライド単価 50~300本	ANES ¥基準単価 1~49本	ANES ¥スライド単価 50~300本
ANE ANES	6-100	6×1.0	160	114	250	235
			170	124	340	320
			180	133	430	405
	8-100	8×1.25	160	114	280	265
			180	133	380	360
			210	162	480	455
	10-100	10×1.5	180	133	340	320
			200	152	460	435
			220	171	590	560
	12-100	12×1.75	340	285	800	760
			230	181	400	380
			270	219	590	560
	16-100	16×2.0	320	266	780	740
			470	447	1,030	975
			270	219	650	615

型式 Type	M	L	F	E	B	¥基準単価 1~49本	¥スライド単価 50~200本
STDN	16	75	30	8	13	220	209
		100	40	10		230	219
		125	40	15		240	228
		150	40	15		240	228
		175	40	20		280	266
		200	40	20		280	266
		225	60	20		470	447
		250	60	25		520	494
		300	60	25		600	570
	20	100	40	10	17	280	266
		125	40	15		360	342
		150	40	15		410	390
		175	40	20		450	428
		200	40	20		470	447
		225	60	20		560	532
		250	60	25		610	580
		300	60	25		710	675

①寸法が100以下の場合、ストレート部分はあります。

Order 注文例

型式 - L
STDN10 - 100

Delivery 出荷日


在庫品 翌日出荷 〆 P.127

ご希望によりPM6:00迄、当日出荷受付致します。

数量区分	標準対応	個別対応
数量	1~200	201~
出荷日	通常	お見積り

表示数量超えはWOSにてご確認ください。

六角スタッド

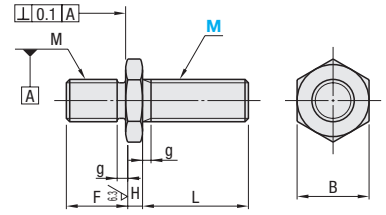

ねじ精度 ねじゲージ3級 使用

型式 Type	M	M×Pitch	L	F	H	B	g	¥基準単価 RSBB・RSBM
RSBB RSBM	3	3×0.5	7.5	4	2	6	1	230
	4	4×0.7	10	5		7	1.2	250
	5	5×0.8	12.5	7		8	1.4	255
	6	6×1.0	15	8	3	10	1.5	260
	8	8×1.25	20	11		13		310
	10	10×1.5	25	14		17	2	400

Order 注文例

型式
RSBB8

Delivery 出荷日

在庫品 翌日出荷 〆 P.128

ご希望によりPM6:00迄、当日出荷受付致します。


①ストークAは3本以上で1明細行当たり一律540円

数量スライド価格 (①1円未満切り捨て) P.127

数量区分	標準対応	個別対応
数量	1~19	20~50
値引率	5%	10%
出荷日	通常	お見積り

表示数量超えはWOSにてご確認ください。

スケール付全ねじ

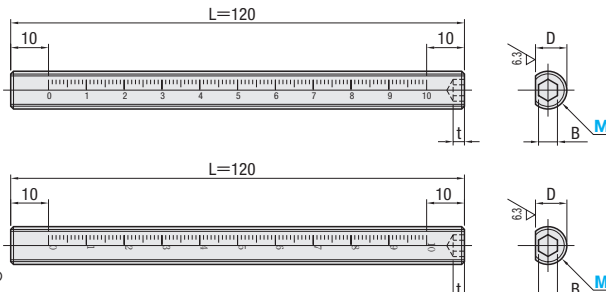

目盛り表示方向Y(横)

目盛り表示方向T(縦)

※機械・装置等の調整部の目安としてご利用ください。

型式 Type	目盛り表示方向	M (並目)	L	B	D	t	ASSB ¥基準単価 1~4本	ASSB ¥スライド単価 5~50本	ASSS ¥基準単価 1~4本	ASSS ¥スライド単価 5~50本
ASSB ASSS	Y(横) T(縦)	8	120	4	6.6	5	1,620	1,290	2,330	1,870
		10		5	8.3	6	1,660	1,330	2,380	1,910
		12		6	10	8	1,750	1,400	2,510	2,010
		16		8	14	10	1,900	1,520	2,660	2,130

丸フランジ

角フランジ


二面フランジ

丸フランジ
BRBR
MRBR
SRBR

角フランジ
BRBS
MRBS
SRBS

二面フランジ
BRBC
MRBC
SRBC

●M6~M10 ●M12~M20

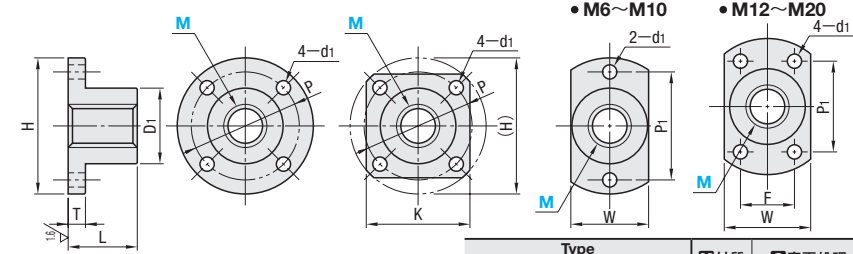

Type	丸フランジ	角フランジ	二面フランジ	材質	表面処理
BRBR	BRBS	BRBC	SS400	四三酸化鉄皮膜	
MRBR	MRBS	MRBC		無電解ニッケルメッキ	
SRBR	SRBS	SRBC	SUS304		

型式 Type	M	M×Pitch	L	D1	H	T	P	K	W	P1	F	d1	¥基準単価 BRBR MRBR SRBR BRBS MRBS SRBS BRBC MRBC SRBC
丸フランジ	6	6×1.0	12	12	28	4	20	22	12	20		3.5	730
	8	8×1.25	14	15	32	5	25	25	15	25			820
	10	10×1.5	18	20	38	6	30	30	20	30			930
角フランジ	10A	10×1.25	18	20	38	5	30	30	20	30		4.5	930
	12	12×1.75	20	22	40	6	32	32	25	32	16		1,100
	14A	14×1.5	22	26	50	6	40	39	32	33	22	5.5	1,260
二面フランジ	16	16×2.0	26	28	50	6	40	39	32	33	22	5.5	1,330
	18A	18×1.5	30	32	63	8	50	48	40	42	25	6.6	1,650
	20	20×2.5	32	35									1,720

①10A・14A・18Aのネジピッチは細目になります。

Order 注文例

型式
SRBR10

Delivery 出荷日

在庫品 翌日出荷 〆 P.128

ご希望によりPM6:00迄、当日出荷受付致します。

①ストークAは3本以上で1明細行当たり一律540円

数量スライド価格 (①1円未満切り捨て) P.127

数量区分	標準対応	個別対応
数量	1~14	15~19
値引率	5%	10%
出荷日	通常	お見積り

表示数量超えはWOSにてご確認ください。

セットスクリュー用タップ追加



Alteration

Code MC

Spec.

セットスクリュー用のタップ穴を2ヶ所追加します。

指定方法 MC

M	MC	#
6	M3	9
8		10
10		13
10A	M4	14
12		15
14A		16
16	M5	20
18A		
20		

¥/1Code 600