


十字穴付樹脂なべ小ねじ

－材質：PPS/PEEK・パック販売－

CADデータフォルダ名：34_Screws



Type	材質
PACK-PPSA	PPS(ポリフェニレンサルファイド)
PACK-PEKS	PEEK(ポリエーテルエーテルケトン)

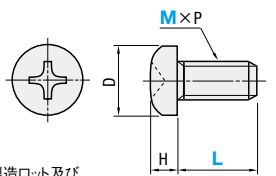

①1パック100本入りです。
②十字穴付樹脂なべ小ねじの表面色は製造ロット及び各種条件により若干変化する場合があります。
③外観に黒点(スラッジ)が入ることがありますが性能には影響ありません。

型式	M	P	D	H	PACK-PPSA/PACK-PEKS			
					¥基準単価	¥スライド単価	¥基準単価	¥スライド単価
Type	M-L				1~9	10~50	1~9	10~50
PACK-PPSA PACK-PEKS	2.6-6	2.6 × 0.45	4.5	1.7	2,190	2,070	3,210	3,050
	8				2,450	2,330	3,210	3,050
	10				2,740	2,590	4,280	4,060
	12				3,270	3,100	4,980	4,720
PACK-PPSA PACK-PEKS	3-6	3 × 0.5	5.5	2	2,190	2,070	3,350	3,180
	8				2,450	2,330	3,350	3,180
	10				2,740	2,590	3,350	3,180
	12				3,270	3,100	3,900	3,700
	15				3,820	3,620	5,990	5,680
	20				4,470	4,240	7,730	7,340

型式	M	P	D	H	PACK-PPSA/PACK-PEKS			
					¥基準単価	¥スライド単価	¥基準単価	¥スライド単価
Type	M-L				1~9	10~50	1~9	10~50
PACK-PPSA PACK-PEKS	4-6	4 × 0.7	7	2.6	2,740	2,590	4,880	4,640
	8				3,000	2,850	4,980	4,720
	10				3,270	3,100	5,420	5,140
	12				3,820	3,620	5,830	5,540
PACK-PPSA PACK-PEKS	5-8	5 × 0.8	9	3.3	4,370	4,150	7,180	6,820
	10				4,920	4,670	7,570	7,190
	12				5,470	5,200	11,350	10,780
	15				6,840	6,500	11,350	10,780

型式	M	P	D	H	PACK-PPSA/PACK-PEKS			
					¥基準単価	¥スライド単価	¥基準単価	¥スライド単価
Type	M-L				1~9	10~50	1~9	10~50
PACK-PPSA PACK-PEKS	6-10	6 × 1.0	10.5	3.9	8,210	7,790	17,850	16,960
	15				10,940	10,390	20,680	19,650
	20				13,680	13,000	27,420	26,040

④表示数量超えはWOSIにてご確認ください。

Order 注文例

Delivery 出荷日

型式

PACK-PEKS4-20

④1パック100本入りです。

翌日出荷

☑ P.127

☑ご希望によりPM6:00迄、当日出荷受付致します。

機械的性質(参考)

	引張破断荷重 N		ねじり破断トルク N・m	
	PACK-PPSA	PACK-PEKS	PACK-PPSA	PACK-PEKS
M2.6	440	312	0.19	0.16
M3	570	430	0.36	0.3
M4	980	765	0.71	0.64
M5	1570	1230	1.42	1.28
M6	2250	1670	2.11	2.26

- ④表中の数値は参考値であり保証値ではありません。
④推奨締付トルクはねじり破断トルク×50%になります。
締付にはトルクドライバー及びトルクレンチをご使用ください。
④使用環境によって機械的性質は変化します。
事前に使用状態でのテストをお勧めいたします。

樹脂ボルト材質別選定の目安①

項目	RENY	PPS	PPS 非ガラス繊維	PEEK
軽量性	△	△	○	○
吸水安定性	○	○	○	△
強度・剛性	○	○	○	○
耐衝撃性	○	○	○	○
耐摩擦・摩耗性	○	○	○	○
耐熱性	△	○	○	○
難燃性	△	○	○	○
電気特性	○	○	○	○
耐候性	○	○	○	○

○：優れている ○：良好 △：やや劣る

耐薬品データ(参考)

薬品名	温度	RENY	PPS・PPS非ガラス繊維	PEEK
塩酸 10%	80℃	×	○	○
塩酸 10%	常温	×	○	○
硝酸 10%	80℃	×	△	○
硝酸 10%	常温	×	○	○
硫酸 30%	80℃	×	○	○
硫酸 10%	80℃	×	○	○
硫酸 10%	常温	×	○	○
水酸化ナトリウム 30%	80℃	△	○	○
水酸化ナトリウム 10%	常温	○	○	○
塩化カルシウム(飽和)	80℃	△	○	○
アセトン	常温	○	○	○
メタノール	60℃	○	○	○
ガソリン	常温	○	○	○
軽油	常温	○	○	○
モーターオイル	80℃	○	○	○
ギアオイル	100℃	○	○	○

- 全く影響されない ○ 殆ど影響されない △ やや性能の低下あり
④耐薬品性は使用条件によって変化しますので、必ず事前に使用状態でのテストを行ってください。

樹脂ローレット付ねじ/樹脂六角スペーサ

－両端めねじタイプ－


CADデータフォルダ名：34_Screws

・カバー取付用ボルトとしてご利用できます。

■樹脂ローレット付ねじ



CRKW (白)
CRKB (黒)
CRKR (赤)

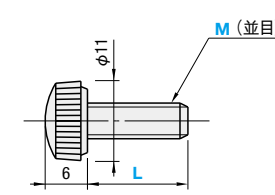


④材質 ローレット部 PC(ポリカーボネート)
ねじ部 SUSXM7

型式	M-L	¥基準単価	¥スライド単価
		1~99本	100~500本
CRKW (白) CRKB (黒) CRKR (赤)	3-6	70	15
	8	70	15
	10	78	17
	12	78	17
	15	94	20
	20	101	22
	4-6	70	15
	8	70	15
	10	78	17
	12	78	17
	15	94	20
	20	101	22

■樹脂六角スペーサ



PEKP

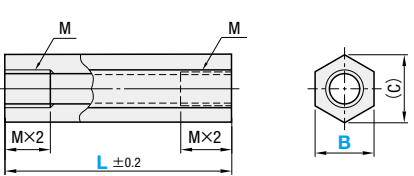

④材質 PEEK(ポリエーテルエーテルケトン)

型式		L (選択)						M (並目)	(C)	¥基準単価									
Type	B									L15	L20	L25	L30	L50	L100	L150	L200		
PEKP	6	15	20	25	30	50		3	6.9	200	230	260	280	390	—	—	—		
	7		20	25	30	50	100	150	4	8.1	—	280	310	350	500	930	1,330	—	
	8		20	25	30	50	100	150	5	9.2	—	300	340	390	560	1,050	1,500	—	
	10			25	30	50	100	150	200	6	11.5	—	—	470	540	810	1,460	2,110	2,800
	13				50	100	150	200	8	15.0	—	—	—	—	1,130	2,090	3,050	4,030	

Order 注文例

型式

PEKP6

— L

— 20

Alteration 追加加工

型式

PEKP6

— LC35

④PEKPのみ適用

Delivery 出荷日

在庫品

翌日出荷

☑ P.127

☑ご希望によりPM6:00迄、当日出荷受付致します。

■数量スライド価格 (④1円未満切り捨て) P.127

数量区分	標準対応				個別対応
	小口				
数量	1~29	30~39	40~49	50~100	101~
値引率	基準単価	5%	10%	18%	お見積り

④表示数量超えはWOSIにてご確認ください。

Alteration	Code	Spec.	¥/1Code
L寸指定		寸法を1mm単位でカットします。 ねじ部長さは変わりません。 [指定方法] LC55	
	LC	LC指定範囲	400