

NUTS ナット

納期短縮

 
ステンレス・めっき品
脱脂洗浄サービス
対応商品詳細は下記URLへ
http://fa.misumi.jp

CADデータフォルダ名: 34_Screws

■袋ナット



Type	材質	S表面処理
FNT	SUS304相当	—




① 六角ナット部分とドーム部分は溶接仕上げになっています。
JIS B 1183 (3形)

RoHS

■ローレット付



Type	材質	S表面処理
FRNT	S45C	四三酸化鉄皮膜
FRNTS	SUS304	—

 

RoHS


■早締めナット



Type	材質	S表面処理
QCN	SUM22L	四三酸化鉄皮膜
QCNS	SUS303	—
QHN	S45C	四三酸化鉄皮膜
QHNS	SUS303	—

丸タイプ
QCN
QCNS

六角タイプ
QHN
QHNS

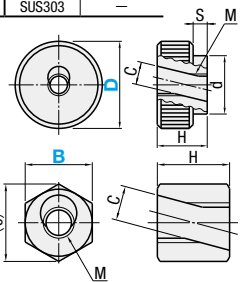

RoHS

Order 注文例
型式 QCN30
QHNS19

Delivery 出荷日
在庫品 翌日出荷 〽 P.127
ご希望によりPM6:00迄、当日出荷受付致します。

Price 価格


数量スライド価格 (※1円未満切り捨て) P.127				
数量区分	標準対応	個別対応	小口	大口
数量	1~19	20~29	30~49	50~100
値引率	基準単価	5%	10%	18%
				お見積り

※表示数量超えはWOSにてご確認ください。

■六角穴付丸ナット



Type	材質	硬度	S表面処理
スタンダード	ロング		
RNSB	RNLB	S45C	四三酸化鉄皮膜
RNSM	RNLB	35~40HRC	無電解ニッケルメッキ

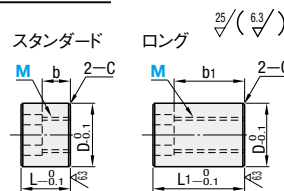

※D寸法を六角穴付ボルトの頭径に合わせるための埋め込み穴はザグリ用の工具が使用できます。(但し上位径、例M4→M5: φ8.5)

Type	M (並目)	D	L	L1	B	b	b1	C	¥基準単価
RNSB・RNSM	4	8.5	5	10	4	3	8	0.3	250
RNLB・RNLN	5	10	7	13	5	4	10	0.3	290
	6	13	9	16	6	5	12	0.3	340
	8	16	12	22	8	6.5	16.5	0.5	410
	10	18	14	26	10	8	20	0.5	480

Order 注文例
型式 RNSB6

Delivery 出荷日
在庫品 翌日出荷 〽 P.127
ご希望によりPM6:00迄、当日出荷受付致します。

Price 価格

数量スライド価格 (※1円未満切り捨て) P.127				
数量区分	標準対応	個別対応	小口	大口
数量	1~19	20~29	30~49	50~100
値引率	基準単価	5%	10%	18%
				お見積り

※表示数量超えはWOSにてご確認ください。

■丸ナット



Type	材質	S表面処理
RBNT	SUS304	—




RoHS

■フランジ付ナット



Type	材質	S表面処理
FRNT	SWCH10R	三価クロメート
FRNTS	SUS304相当	—

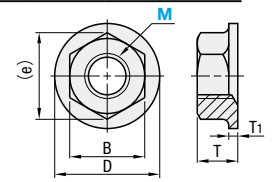

RoHS

① セレートは付いていません。

■穴付丸ナット



Type	材質	S表面処理
CRNT	S45C	四三酸化鉄皮膜
CRNTS	SUS304	—

■特長

- 側面の穴は六角レンチに合わせてありますので六角レンチで締め付けられます。
- 側面のタップはゆるみ止め等にご利用いただけます。
- 六角スパナの入らない部位にご使用ください。

RoHS


Type	M (並目)	D	L	W	¥基準単価
RBNT	3	6	8	1	300
	4	8	10		
	5	10	11		
	6	12	12	1.5	340
	8	14	16		380
	10	18	20	2	450
	12	20	24	2.5	590

型式 RBNT10		数量スライド価格 (※1円未満切り捨て) P.127	
数量区分	標準対応	個別対応	小口
数量	1~19	20~24	25~29
値引率	基準単価	5%	10%
			お見積り

型式		(並目)	D	B	(e)	T	T1 (最小)	FRNUT		FRSNT	
Type	M							¥基準単価 1~49コ	¥スライド単価 50~500コ	¥基準単価 1~49コ	¥スライド単価 50~500コ
FRNUT FRSNT	3	0.5	8	5.5	6.3	3.7	1	155	40	175	50
	4	0.7	10	7	8	4.5	1.1	160	45	180	55
	5	0.8	12	8	9.2	5.5	1.1	165	50	185	60
	6	1	13	10	11.5	6	1.5	170	55	190	65
	8	1.25	17	12	13.8	7.5	1.5	175	65	200	75
	10	1.5	19	14	16.2	9	1.8	180	70	220	90

型式 FRNTS		数量スライド価格 (※1円未満切り捨て) P.127	
数量区分	標準対応	個別対応	小口
数量	1~19	20~24	25~29
値引率	基準単価	5%	10%
			お見積り

※表示数量超えはWOSにてご確認ください。

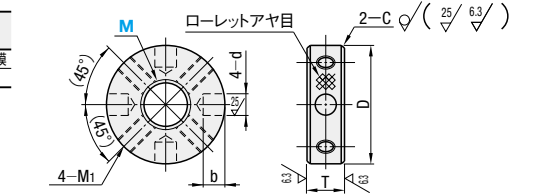

Type	M (並目)	M×Pitch	M×Pitch	D	T	d	b	通孔六角レンチ対応寸法	M1	C	¥基準単価
CRNT	10	10×1.5	10×1.0	25	8	4.6	5	4	4	0.5	980
	12	12×1.75	12×1.0	30	10	5.8	6	5	5	0.5	1,070
	16	16×2	16×1.5	38	12	6.9	7	6	6	0.5	1,190
	20	20×2.5	—	45	16	9.2	8	8	8	1	1,370
	24	24×3	—	50	18	9	9	9	9	1	1,570
	30	30×3.5	—	60	20	11.5	10	10	10	1	1,800

■T溝ナット



Type	材質	S表面処理
標準タイプ	NTS	SS400
フリー指定タイプ	NTSF	ユニクロメッキ(三価)



■標準タイプ

Type	M (並目)	A	B	C	E	F	d1	¥基準単価	¥スライド単価
NTS	3	3.9	7	5	3	2.0	3.5	280	260
	4	4.8	8	6.5	4	2.5	4.5	280	270
	5	5.8	10	8	5	3	5.5	290	280
	6	7.7	13	9.5	6	3.5	7	290	280
	8	9.7	13	10.5	6	4.5	9	310	290
	10	11.7	16	12.5	7	5.5	11	380	350
	12	17.6	25	18.5	10	8.5	14	490	470
	16	21.6	32	24.5	14	10.5	18	690	660
	20	24.6	35	30.5	20	10.5	22	880	840

Order 注文例
型式 NTS
NTSF12 - A9.5 - E5.2 - F4.8

Delivery 出荷日
在庫品 翌日出荷 〽 P.127
ご希望によりPM6:00迄、当日出荷受付致します。

■フリー指定タイプ

型式		指定0.1mm単位			B	d1	¥基準単価	¥スライド単価
Type	M(並目)	A	E	F			1~90	10~500
NTSF	3	3.9~17.6	3~10	2~8.5	7	3.5	1,180	890
	4				8	4.5	1,230	930
	5				10	5.5	1,230	930
	6				13	7	1,260	950
	8				13	9	1,350	1,000
	10				16	11	1,620	1,200
	12				25	14	2,150	1,670

※A<B

Order 注文例
型式 NTSF
NTSF12 - A9.5 - E5.2 - F4.8

Delivery 出荷日
在庫品 翌日出荷 〽 P.127
ご希望によりPM6:00迄、当日出荷受付致します。

数量スライド価格 (※1円未満切り捨て) P.127		数量スライド価格 (※1円未満切り捨て) P.127	
数量区分	標準対応	個別対応	小口
数量	1~19	20~24	25~29
値引率	基準単価	5%	10%
			お見積り

※表示数量超えはWOSにてご確認ください。

34
ねじ・座金
ナット