


TAPER WASHERS TAPER NUTS SQUARE NUTS & WASHERS
テーパ座金/テーパナット/四角ナット・ワッシャ

ステンレス・めっき品
脱脂洗浄サービス
対応商品詳細は下記URLへ
http://fa.misumi.jp

CADデータフォルダ名: 34_Screws


CADデータフォルダ名: 34_Screws

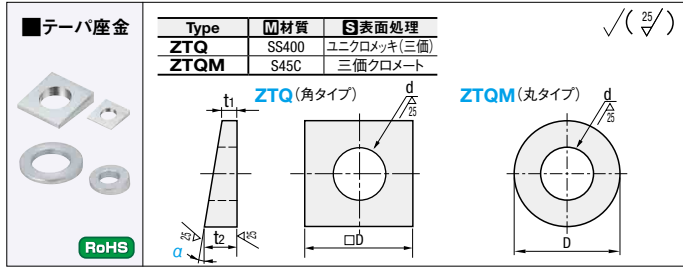

型式	角度 α	d	D	ZTQ				ZTQM			
				t ₁	t ₂	t ₁	t ₂	t ₁	t ₂	t ₁	t ₂
ZTQ ZTQM	6	7	16	1.2	2	1.6	3	1.7	4	250	230
	8	9	18	1.1	2	1.4	3	1.5	4	280	260
	10	11	22	1.8	3	2	4	1.9	5	320	300
	12	14	26	1.6	3	1.7	4	2.3	6	450	420
	16	18	32	3.3	5	3.2	6	3.5	8	550	520
	20	21	40	2.9	5	2.5	6	3.4	9	590	550
24	27	52	3.3	6	3.5	8	3.7	11	910	860	790

Order 注文例 型式 ZTQ6 - 5 Delivery 出荷日 在庫品 翌日出荷 〓 P.127
ご希望によりPM6:00迄、当日出荷受付致します。

● ZTQ				● ZTQM・ZTN			
数量区分	標準対応	個別対応		数量区分	標準対応	個別対応	
数量	1~200	201~		数量	1~100	101~	
出荷日	通常	お見積り		出荷日	通常	お見積り	

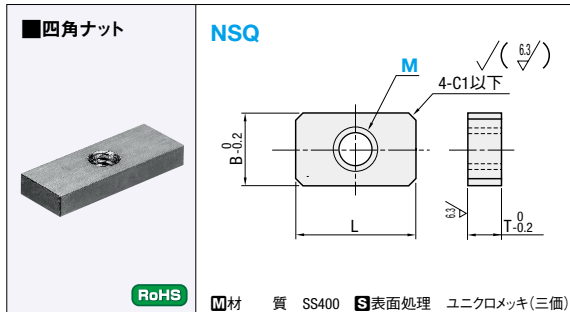

型式	M(並目)	L	B	T	¥基準単価	¥スライド単価
NSQ	4	7	7	3.2	180	170
	5	8	8	4	185	175
	6	16	10	4.5	190	180
	8	42	15.5	6	295	275


Order 注文例 型式 NSQ8 Delivery 出荷日 在庫品 翌日出荷 〓 P.127
ご希望によりPM6:00迄、当日出荷受付致します。

型式		指定1mm単位	指定0.5mm単位	M (並目)	T	¥基準単価		
Type	B	A	P			FKT	FKTB	FKTS
ナット FKT FKTB FKTS	16	16～50	M/2+2≤P≤A-M/2-2	6	6	560	670	690
	22			8	6	580	700	720
	25			10	9	720	880	910
	38			12	10	780	940	980

型式		指定1mm単位	指定0.5mm単位	D 選択	¥基準単価		
Type	B	A	P		FKW	FKWB	FKWS
ワッシャ FKW FKWB FKWS	16	16～50	D/2+2≤P≤A-D/2-2	7 9	460	570	590
	22			7 9	480	600	620
	25			7 9 11 14	590	750	780
	38			7 9 11 14	630	790	830

Delivery 出荷日 〓 FKT・FKTS・FKW・FKWS 3 日目出荷 〓 注文締切 〓 ストック A 翌日出荷 200円/1本 PM 6:00迄 〓 P.128
〓 3本以上で1明細行当たり一律540円
〓 FKW・FKTB 5 日目出荷 〓 注文締切 〓 ストック B 3日日出荷 200円/1本 PM 8:00迄 〓 P.128
〓 3本以上で1明細行当たり一律540円

Order 注文例 型式 FKW16 - A20 - P10 - D7 Price 価格 〓 数量スライド価格 (〓1円未満切り捨て) P.127
数量区分 標準対応 個別対応
数量 1~19 20~29 30~49 50~100 101~
値引率 基準単価 5% 10% 18% お見積り
〓 表示数量超えはWOSにてご確認ください。

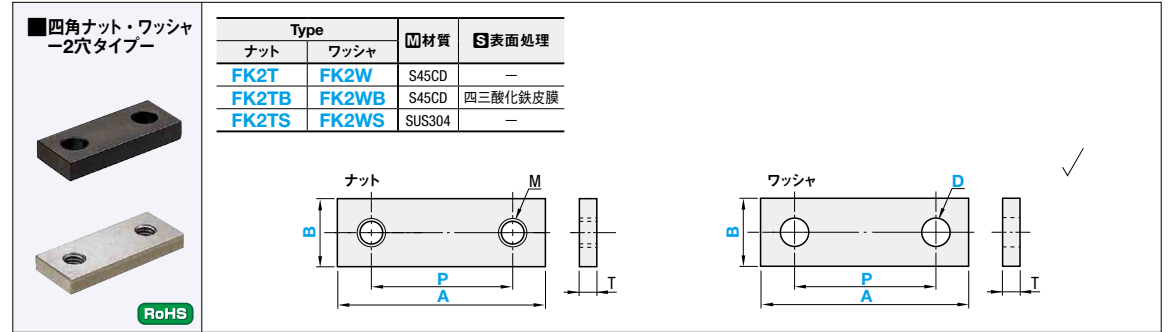

型式		A	P	M	T	¥基準単価	¥スライド単価	
Type	B					1~4コ	5~9コ	10~49コ
ナット FK2TS	10	25	15	2	3	340	300	270
		30	20	3	3			
		35	25	3	3			
		50	40	3	3			
	16	30	15	6	6	490	410	300
		40	20	6	6	510	430	320
		50	30	6	6	540	450	340
		60	40	6	6	560	470	360
		120	100	6	6	690	580	420

Order 注文例 型式 FK2TS10 - A25 - P15 Delivery 出荷日 在庫品 翌日出荷 〓 P.127
ご希望によりPM6:00迄、当日出荷受付致します。

型式	指定1mm単位	M(並目)	T	型式	指定1mm単位	D 選択	T
Type	B	A	P	Type	B		
ナット FK2T FK2TB FK2TS	6	30~200	2M≤P≤A-2M	4	6	4	2
	10			4 6	10	7 9	3
	16				16	7 9	6
	22				22	7 9	6
	25				25	7 9 11 14	6
	38				38	7 9 11 14	6

B		¥基準単価				B		¥基準単価			
		A30~50	A51~100	A101~150	A151~200			A30~50	A51~100	A101~150	A151~200
6	FK2TS	660	700	730	760	6	FK2WS	510	590	620	650
10	FK2TS	690	750	800	870	10	FK2WS	620	680	750	810
16	FK2T	660	700	730	760	16	FK2W	510	590	620	650
	FK2TB	690	750	800	870		FK2WB	620	680	750	810
	FK2TS	710	780	830	880		FK2WS	640	710	780	830
22	FK2T	680	730	780	810	22	FK2W	530	600	630	680
	FK2TB	720	780	860	920		FK2WB	650	710	780	860
	FK2TS	740	860	930	990		FK2WS	670	750	810	870
25	FK2T	820	890	970	1,050	25	FK2W	640	750	830	860
	FK2TB	880	970	1,050	1,140		FK2WB	800	860	950	1,030
	FK2TS	910	1,050	1,190	1,290		FK2WS	830	940	1,030	1,100
38	FK2T	980	1,110	1,240	1,350	38	FK2W	680	810	900	970
	FK2TB	1,020	1,140	1,280	1,410		FK2WB	840	940	1,030	1,140
	FK2TS	1,070	1,230	1,440	1,590		FK2WS	880	1,030	1,160	1,270

Order 注文例 型式 FK2T16 - A40 - P25 FK2WS25 - A50 - P20 - D7 Price 価格 〓 数量スライド価格 (〓1円未満切り捨て) P.127
数量区分 標準対応 個別対応
数量 1~19 20~29 30~49 50~100 101~
値引率 基準単価 5% 10% 18% お見積り
〓 表示数量超えはWOSにてご確認ください。