



## 矢印ステッカー 矢印プレート/開閉プレート

-ストレートタイプ/Rタイプ-

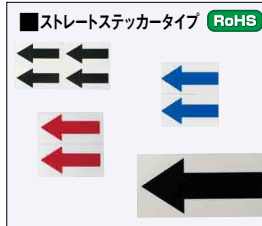

ARWS (黒)  
ARWSR (赤)  
ARWSB (青)

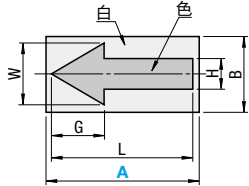


| 型式<br>Type | A  | 1枚のコマ数 | 1パックの入数 |
|------------|----|--------|---------|
| ARWS       | 15 | 4      | 10枚     |
| ARWSR      | 20 | 2      |         |
| ARWSB      | 40 | 1      |         |


材質 PETフィルム 使用雰囲気温度-20~80℃

| 型式<br>Type | A  | B   | L  | W   | H | G   | ¥基準単価<br>1~9パック | ¥スライド単価<br>10~50パック |
|------------|----|-----|----|-----|---|-----|-----------------|---------------------|
| ARWS       | 15 | 7.5 | 13 | 6   | 3 | 5   | 680             | 650                 |
| ARWSR      | 20 | 10  | 18 | 8.5 | 4 | 6.5 |                 |                     |
| ARWSB      | 40 | 20  | 37 | 17  | 8 | 13  |                 |                     |

表示数量超えはWOSにてご確認ください。

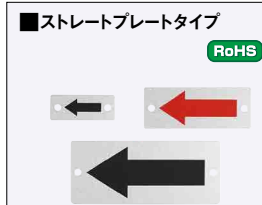

APWS (黒)  
APWSR (赤)

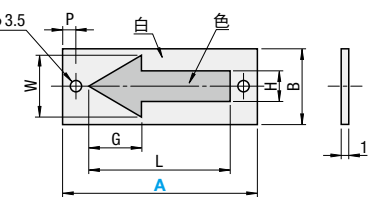

バック販売です。  
1パック5枚入り

材質 A1050P


表面保護フィルムを剥がしてご使用ください。

| 型式<br>Type | A  | B  | L  | W  | H  | G  | P   | ¥基準単価<br>1~2パック | ¥スライド単価<br>3~41パック |
|------------|----|----|----|----|----|----|-----|-----------------|--------------------|
| APWS       | 30 | 12 | 17 | 8  | 4  | 6  | 3.5 | 1,150           | 950                |
| APWSR      | 50 | 20 | 36 | 16 | 8  | 12 |     | 1,250           | 1,100              |
|            | 70 | 30 | 55 | 24 | 12 | 19 |     | 1,400           | 1,200              |



表示数量超えはWOSにてご確認ください。



AWRB (黒)  
AWRBR (赤)

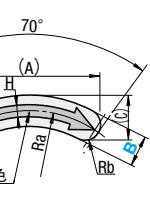

AWRL (黒)  
AWRLR (赤)  
AWRR (黒)  
AWRRR (赤)

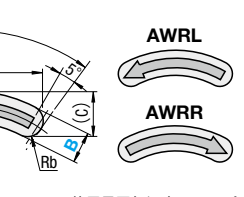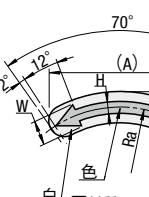

| 型式<br>Type | B  | Ra  | W  | H  | Rb   | (A)   | (C)  | ¥基準単価<br>1~9パック | ¥スライド単価<br>10~50パック |
|------------|----|-----|----|----|------|-------|------|-----------------|---------------------|
| AWRB       | 13 | 50  | 10 | 5  | 6.5  | 59.2  | 18.7 | 700             | 670                 |
| AWRL       | 20 | 75  | 15 | 8  | 10   | 88.9  | 28.4 | 840             | 810                 |
| AWRR       | 25 | 100 | 20 | 10 | 12.5 | 118.3 | 36.6 | 1,000           | 950                 |

表示数量超えはWOSにてご確認ください。

## 貼付上のご注意



- 貼付する場所はできるだけ平坦なところを選んでください。
- 貼付する場所の汚れをきれいに拭き取ってください。
- 正確な位置に貼りたい場合には、貼付する場所を大きめに軽く布等で覆らせてください。
- 剥離紙をはがして貼り付けたら、表面をしっかりと抑えてください。

## 素材特性 (PETフィルムの特性)

耐熱性: 100℃×7日間 変化なし  
耐油性: ギア油中72時間 変化なし  
耐候性: ウェザーメータ400時間 変化なし

変則的な条件下の場合は耐久性が異なります。

## 素材構成

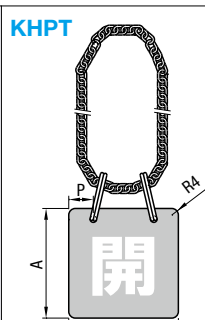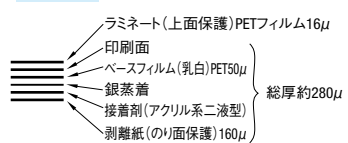

材質 ポリエチレン合成紙  
チェーン: SUS304

| 型式<br>Type | No. | A  | P  | リング<br>線径 内径 | チェーン<br>長さ | ¥基準単価<br>1~2コ | ¥スライド単価<br>3~20コ |
|------------|-----|----|----|--------------|------------|---------------|------------------|
| KHPT       | 70  | 67 | 15 | 1.4 22       | 600        | 1,480         | 1,000            |

表示数量超えはWOSにてご確認ください。



Order 注文例

型式

AWRB-20  
KHPT-70



Delivery 出荷日

在庫品

翌日出荷 P.127


ご希望によりPM6:00迄、当日出荷受付致します。

## 三角ステッカー/マークステッカー


CADデータフォルダ名: 35\_Misc



LRS  
LRM

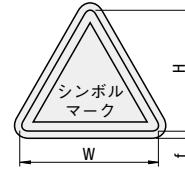

## 素材構成

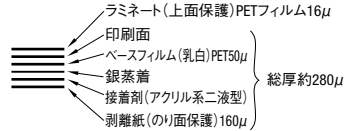

1パック10枚入りです。材質 PETフィルム 使用雰囲気温度-20~80℃



表記の規格名は  
図柄のみに規定  
されています。

| 型式<br>Type | 呼び  | W  | H  | f | ¥基準単価<br>1パック | ¥スライド単価<br>2~4パック | ¥スライド単価<br>5~9パック | ¥スライド単価<br>10~50パック |
|------------|-----|----|----|---|---------------|-------------------|-------------------|---------------------|
| LRS        | 01~ | 25 | 23 | 2 | 800           | 780               | 760               | 720                 |
| LRM        |     | 45 | 40 | 3 | 1,700         | 1,650             | 1,610             | 1,530               |

ISO: International Organization for Standardization / 国際標準化機構  
IEC: International Electrotechnical Commission / 国際電気標準会議  
B S: British Standard / イギリス規格協会  
E N: European Standard / ヨーロッパ規格 (HP掲載)

## 貼付上のご注意

- 貼付する場所はできるだけ平坦なところを選んでください。
- 貼付する場所の汚れをきれいに拭き取ってください。
- 正確な位置に貼りたい場合には、貼付する場所を大きめに軽く布等で覆らせてください。
- 剥離紙をはがして貼り付けたら、表面をしっかりと抑えてください。

## 素材特性 (PETフィルムの特性)

耐熱性: 100℃×7日間 変化なし  
耐油性: ギア油中72時間 変化なし  
耐候性: ウェザーメータ400時間 変化なし

変則的な条件下の場合は耐久性が異なります。




LRUS  
LRUM



LRDS  
LRDM



## 素材構成

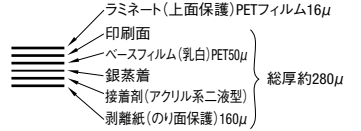

| 型式<br>Type | 呼び  | A  | B   | W  | F  | G  | ¥基準単価<br>1パック | ¥スライド単価<br>2~4パック | ¥スライド単価<br>5~9パック | ¥スライド単価<br>10~50パック |
|------------|-----|----|-----|----|----|----|---------------|-------------------|-------------------|---------------------|
| LRUS       | 01~ | 40 | 50  | 36 | 36 | 10 | 800           | 780               | 760               | 720                 |
| LRDS       |     | 80 | 100 | 72 | 72 | 20 | 1,900         | 1,850             | 1,800             | 1,710               |

## 貼付上のご注意

- 貼付する場所はできるだけ平坦なところを選んでください。
- 貼付する場所の汚れをきれいに拭き取ってください。
- 正確な位置に貼りたい場合には、貼付する場所を大きめに軽く布等で覆らせてください。
- 剥離紙をはがして貼り付けたら、表面をしっかりと抑えてください。

## 素材特性 (PETフィルムの特性)

耐熱性: 100℃×7日間 変化なし  
耐油性: ギア油中72時間 変化なし  
耐候性: ウェザーメータ400時間 変化なし

変則的な条件下の場合は耐久性が異なります。



Order 注文例

型式

LRM-05  
LRDS-01



Delivery 出荷日

在庫品

翌日出荷 P.127

ご希望によりPM6:00迄、当日出荷受付致します。

| 数量区分 | 標準対応 | 個別対応 |
|------|------|------|
| 数量   | 1~50 | 51~  |
| 出荷日  | 通常   | お見積り |

表示数量超えはWOSにてご確認ください。