

◎カタログ規格外品はこちら P.131

ロッド		材質	S表面処理
外径選択タイプ	外径フリータイプ		
RDOC	FRDOC	S45C相当	—
RDOB	—		四酸化鉄皮膜
RDOM	—		無電解ニッケルメッキ
RDSS	—		—
RDSSB	—		—
RDSSM	—	一般構造用鋼	四酸化鉄皮膜
RD435S	—	SCM435	無電解ニッケルメッキ

■C寸法

以上	以下	C
D3	D16	0.5以下
D17	D60	1.0

■L寸公差

以上	以下	公差
10	30	±0.2
31	120	±0.3
121	400	±0.5
401	1000	±0.8

■D寸公差

以上	以下	公差
3	30	0
35	60	-0.2

ロッド(外径選択タイプ)

型式	D	L 指定1mm単位
RDOC RDOB RDOM RDSS RDSSB RDSSM RD435S (D4~20)	3	10~250
	4	
	5	
	6	
	8	
	10	10~500
	12	
	13	
	15	
	16	
18	10~750	
20		
25		
30		
35		
40	30~1000	
50		
60	30~1000	



Order 注文例

ロッド(外径選択タイプ)

型式 - L
RDOC15 - 700

ロッド(外径フリータイプ)

型式 - D - L
FRDOC - D11 - L113

●RDOC50以下・RDOB・RDSS・RDSSB・RD435S ●RDOC60

2 日日出荷 3 日日出荷

急 ストックA早割 翌日出荷 300円/1明細行 PM 3:00迄 P.128
急 ストックA 翌日出荷 300円/1本 PM 6:00迄

◎ストックA早割は1明細行当たり一律300円
◎ストックAは3本以上で1明細行当たり一律810円

●RDOM・RDSSM

5 日日出荷

●FRDOC

5 日日出荷

急 ストックB 3日日出荷 300円/1本 PM 8:00迄 P.128

◎3本以上で1明細行当たり一律810円




Alteration 追加加工

型式 - L - (MC・WMC)
RDOC20 - 535 - MC8

Alterations	片端タップ追加加工	両端タップ追加加工																															
Code	MC	WMC																															
Spec.	片端にタップを追加加工します。 [指定方法] MC8 ◎6≤D≤30 ◎L≤M×2の場合、タップ貫通になります。	両端にタップを追加加工します。 [指定方法] WMC12 ◎6≤D≤30 ◎L≤M×4の場合、タップ貫通になります。																															
	<table border="1"> <tr><th>D</th><th>MC(選択範囲)</th></tr> <tr><td>6~7</td><td>3</td></tr> <tr><td>8~9</td><td>3・4</td></tr> <tr><td>10~11</td><td>3・4・5</td></tr> <tr><td>12~14</td><td>3・4・5・6</td></tr> <tr><td>15~19</td><td>3・4・5・6・8</td></tr> <tr><td>20~24</td><td>3・4・5・6・8・10・12</td></tr> <tr><td>25~30</td><td>3・4・5・6・8・10・12・16</td></tr> </table> <p>◎L≤M×4の場合、タップ下穴が貫通することがあります。</p>	D	MC(選択範囲)	6~7	3	8~9	3・4	10~11	3・4・5	12~14	3・4・5・6	15~19	3・4・5・6・8	20~24	3・4・5・6・8・10・12	25~30	3・4・5・6・8・10・12・16	<table border="1"> <tr><th>D</th><th>WMC(選択範囲)</th></tr> <tr><td>6~7</td><td>3</td></tr> <tr><td>8~9</td><td>3・4</td></tr> <tr><td>10~11</td><td>3・4・5</td></tr> <tr><td>12~14</td><td>3・4・5・6</td></tr> <tr><td>15~19</td><td>3・4・5・6・8</td></tr> <tr><td>20~24</td><td>3・4・5・6・8・10・12</td></tr> <tr><td>25~30</td><td>3・4・5・6・8・10・12・16</td></tr> </table>	D	WMC(選択範囲)	6~7	3	8~9	3・4	10~11	3・4・5	12~14	3・4・5・6	15~19	3・4・5・6・8	20~24	3・4・5・6・8・10・12	25~30
D	MC(選択範囲)																																
6~7	3																																
8~9	3・4																																
10~11	3・4・5																																
12~14	3・4・5・6																																
15~19	3・4・5・6・8																																
20~24	3・4・5・6・8・10・12																																
25~30	3・4・5・6・8・10・12・16																																
D	WMC(選択範囲)																																
6~7	3																																
8~9	3・4																																
10~11	3・4・5																																
12~14	3・4・5・6																																
15~19	3・4・5・6・8																																
20~24	3・4・5・6・8・10・12																																
25~30	3・4・5・6・8・10・12・16																																
¥/1Code	200	400																															



Example 使用例 支柱としてもお使い頂けます。

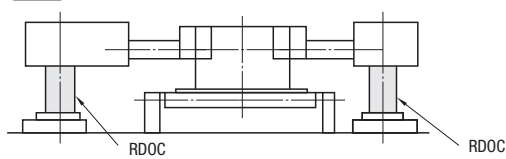

Price 価格

数量スライド価格 (◎1円未満切り捨て) P.127

●RDOC・RDOB・RDSS・RDSSB・RD435S

数量区分	標準対応					個別対応
	小口	大口	小口	大口	大口	
数量	1~9	10~19	20~49	50~99	100~400	401~500
値引率	30%	40%	45%	60%	60%	60%
出荷日	通常				+1日	+2日

◎D寸法50~は100本以上の場合出荷日、価格共にお見積りとなります。
◎表示数量超えはWOSにてご確認ください。

●RDOM・RDSSM・FRDOC

数量区分	標準対応					個別対応
	小口	大口	小口	大口	大口	
数量	1~9	10~19	20~49	50~99	100~400	401~500
値引率	30%	40%	45%	60%	60%	60%
出荷日	通常				+1日	お見積り

◎D寸法50~は100本以上の場合出荷日、価格共にお見積りとなります。
◎表示数量超えはWOSにてご確認ください。

ロッド(外径選択タイプ)

型式	D	¥基準単価					
		最短L~100	101~200	201~400	401~600	601~800	801~1000
RDOC (S45C相当)	3	130	220	270			
	4	130	220	270			
	5	130	220	270			
	6	160	240	360	610		
	8	160	240	360	610		
	10	160	240	360	610		
	12	200	260	510	770	1,270	
	13	200	260	510	770	1,270	
	15	200	260	510	770	1,270	
	16	220	290	560	850	1,480	1,780
	18	240	300	570	860	1,520	1,830
	20	240	310	600	900	1,550	1,860
	25	270	360	720	1,140	1,890	2,280
30	310	400	830	1,250	2,000	2,430	
35	340	560	1,140	1,730	2,690	3,260	
40	420	690	1,390	2,110	3,200	3,910	
50	650	1,310	2,650	3,980	5,300	6,660	
60	1,400	1,590	2,800	4,110	5,460	6,760	
RDOB (S45C相当)	3	210	290	350			
	4	210	290	350			
	5	210	290	350			
	6	240	360	510	860		
	8	240	360	510	860		
	10	240	360	510	860		
	12	260	420	720	990	1,550	
	13	260	420	720	990	1,550	
	15	260	420	720	990	1,550	
	16	300	490	990	1,340	2,050	2,460
	18	330	510	1,030	1,470	2,200	2,610
	20	340	530	1,080	1,600	2,340	2,770
	25	400	620	1,250	1,910	2,720	3,210
30	470	690	1,480	2,110	2,950	3,500	
35	560	980	1,830	2,860	3,910	4,450	
40	650	1,140	2,290	3,390	4,600	5,270	
50	910	1,650	3,090	4,820	6,930	8,150	
RDOM (S45C相当)	3	340	440	600			
	4	340	440	600			
	5	340	440	600			
	6	530	680	780	1,120		
	8	530	680	780	1,120		
	10	530	680	780	1,120		
	12	650	780	1,080	1,480	1,980	
	13	650	780	1,080	1,480	1,980	
	15	650	780	1,080	1,480	1,980	
	16	860	1,030	1,550	2,290	2,520	3,780
	18	870	1,070	1,630	2,370	2,720	3,810
	20	900	1,110	1,720	2,440	2,720	3,840
	25	1,110	1,390	1,940	3,080	3,810	4,970
30	1,330	1,630	2,380	3,590	4,110	5,250	
RD435S (SCM435)	4	160	260	340			
	5	160	260	340			
	6	200	290	440	730		
	8	200	290	440	730		
	10	200	290	440	730		
	12	240	310	600	920	1,530	
	13	240	310	600	920	1,530	
	15	240	420	600	920	1,530	
	16	270	430	680	1,010	1,780	2,150
	18	310	480	860	1,310	1,820	2,200
20	310	510	900	1,370	1,870	2,240	

各D寸における最大L寸法は左ページの規格表をご確認ください。

型式	D	¥基準単価					
		最短L~100	101~200	201~400	401~600	601~800	801~1000
RDSS (一般構造用鋼)	3	120	200	250			
	4	120	200	250			
	5	120	200	250			
	6	150	220	340	550		
	8	150	220	340	550		
	10	150	220	340	550		
	12	170	230	460	690	1,140	
	13	170	230	460	690	1,140	
	15	170	230	460	690	1,140	
	16	200	260	510	750	1,340	1,600
	18	210	270	510	780	1,370	1,650
	20	210	270	530	820	1,390	1,680
	25	250	340	650	1,030	1,690	2,050
30	270	360	740	1,130	1,790	2,200	
RDSSB (一般構造用鋼)	3	180	260	330			
	4	180	260	330			
	5	180	260	330			
	6	210	340	470	780		
	8	210	340	470	780		
	10	210	340	470	780		
	12	230	380	650	880	1,380	
	13	230	380	650	880	1,380	
	15	230	380	650	880	1,380	
	16	270	440	880	1,210	1,850	2,220
	18	290	470	920	1,330	1,980	2,350
	20	300	490	980	1,440	2,110	2,500
	25	360	560	1,130	1,720	2,440	2,890
30	420	610	1,340	1,900	2,670	3,150	
RDSSM (一般構造用鋼)	3	300	390	530			
	4	300	390	530			
	5	300	390	530			
	6	490	600	700	1,010		
	8	490	600	700	1,010		
	10	490	600	700	1,010		
	12	590	700	980	1,340	1,780	
	13	590	700	980	1,340	1,780	
	15	590	700	980	1,340	1,780	
	16	770	920	1,380	2,070	2,260	3,410
	18	790	960	1,470	2,120	2,440	3,430
	20	820	1,000	1,550	2,210	2,540	3,450
	25	1,000	1,250	1,740	2,770	3,430	4,470
30	1,200	1,470	2,130	3,220	3,690	4,730	

ロッド(外径フリータイプ)

型式	D	¥基準単価					
		指定1mm単位	最短L~100	101~200	201~400	401~600	601~800
FRDOC (S45C相当)	6~10	340	420	590	690		
	11~15	480	560	830	980	1,420	
	16~19	660	850	1,290	1,600	1,910	2,220
	20~24	830	1,110	1,640	2,120	2,680	3,130
	25~27	1,180	1,560	2,220	2,950	3,690	4,630
	28~30	1,510	1,910	2,590	3,240	4,150	5,080