


MINI RODS
小径ロッド
—先端形状選択タイプ—

◎カタログ規格外品はこちら P.131
◎CADデータフォルダ名: 36_Rods

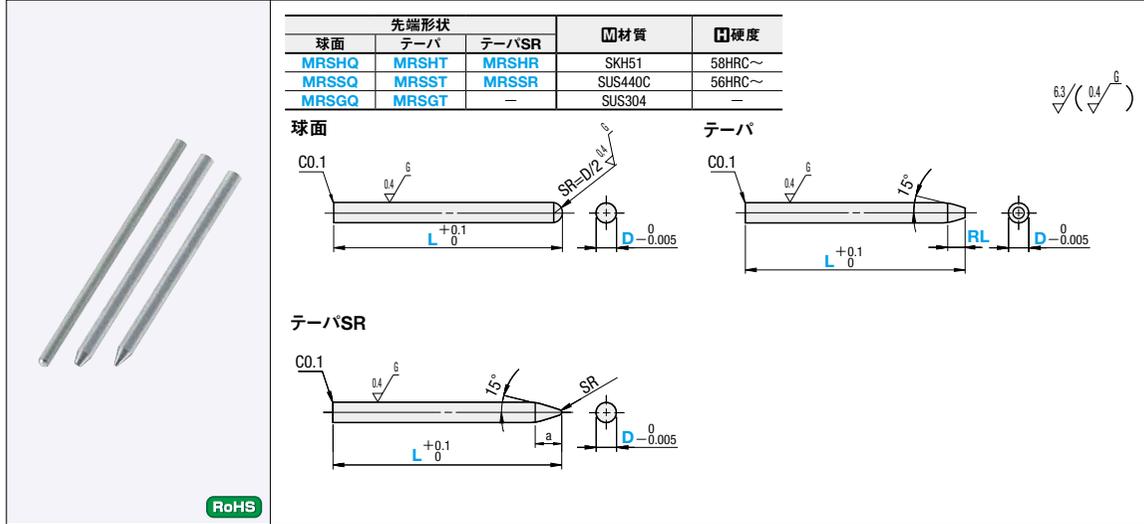

■球面タイプ

型式	指定0.1mm単位		¥基準単価		
	D	L	SKH51 MRSHQ	SUS440C MRSSQ	SUS304 MRSQG
2.0~2.9	5.0~20.0	1,080	1,130	1,120	
	20.1~50.0	990	1,030	1,020	
	50.1~100.0	990	1,040	1,030	
3.0~3.9	5.0~20.0	1,140	1,180	1,180	
	20.1~50.0	1,040	1,070	1,070	
	50.1~100.0	1,080	1,120	1,120	
4.0~5.0	8.0~20.0	1,240	1,270	1,270	
	20.1~50.0	1,120	1,160	1,160	
	50.1~100.0	1,170	1,200	1,200	

■テーパタイプ

型式	指定0.1mm単位			¥基準単価		
	D	L	RL D-2(RLtan15°)≥0.2	SKH51 MRSHT	SUS440C MRSST	SUS304 MRSST
2.0~2.9	5.0~20.0	640	690	680		
	20.1~50.0	640	690	680		
	50.1~100.0	640	690	680		
3.0~3.9	5.0~20.0	750	790	790		
	20.1~50.0	700	740	740		
	50.1~100.0	750	790	790		
4.0~5.0	5.0~20.0	830	880	880		
	20.1~50.0	800	840	840		
	50.1~100.0	830	880	880		

■テーパSRタイプ

型式	指定0.1mm単位		SR (参考値)	¥基準単価	
	D	L		SKH51 MRSHR	SUS440C MRSSR
2.0~2.9	8.0~20.0	1,090	1,140		
	20.1~50.0	990	1,030		
	50.1~100.0	1,000	1,040		
3.0~3.9	8.0~20.0	1,150	1,180		
	20.1~50.0	1,040	1,080		
	50.1~100.0	1,090	1,120		
4.0~5.0	8.0~20.0	1,240	1,280		
	20.1~50.0	1,130	1,160		
	50.1~100.0	1,170	1,210		



型式 — D — L — RL
MRSHT — D3.5 — L100.0 — RL5



3 日目出荷



■数量スライド価格 (◎1円未満切り捨て) P.127


数量区分	標準対応				個別対応
	小口	小口	大口	大口	
数量	1~19	20~34	35~49	50~100	101~
値引率	基準単価	5%	10%	18%	お見積り

◎表示数量超えはWOSにてご確認ください。

◎a寸法はD寸法によって上記数値内で変動いたします。

MINI RODS
小径ロッド
—外径公差選択タイプ—

◎カタログ規格外品はこちら P.131 ◎CADデータフォルダ名: 36_Rods

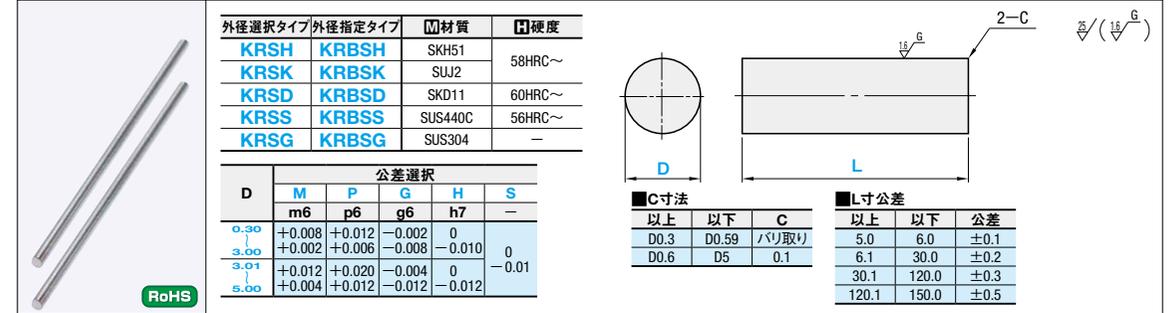

■外径選択タイプ

型式	公差選択	D	L 指定0.1mm単位	¥基準単価				
				KRSH	KRSK	KRSD	KRSS	KRSG
M	0.3	1,240	—	1,230	—	—	—	—
	0.4	1,140	—	1,140	—	—	—	—
	0.5	1,030	930	1,050	—	—	—	—
	0.6	810	730	860	—	—	—	—
	0.7	760	690	820	—	—	—	—
	0.8	750	680	800	—	—	—	—
	0.9	750	680	800	—	—	—	—
	1	550	500	580	590	550	—	—
	1.1	590	530	650	640	610	—	—
G	1.2	600	540	710	650	650	—	—
	1.3	610	550	770	660	660	—	—
	1.4	620	560	780	660	660	—	—
H	1.5	620	560	790	660	660	—	—
	1.6	650	590	780	690	690	—	—
	1.7	660	600	810	700	700	—	—
5	1.8	680	610	830	710	710	—	—
	1.9	690	620	840	720	720	—	—
	2	630	570	850	660	660	—	—
5	2.5	690	620	830	720	720	—	—
	3	710	640	890	740	740	—	—
	3.5	730	660	910	760	760	—	—
	4	730	660	940	760	760	—	—
	4.5	750	680	940	780	780	—	—
5	770	700	960	790	790	—	—	

■外径指定タイプ(0.01mm指定)

型式	公差選択	No.	L 指定0.1mm単位	D 指定0.01mm単位	¥基準単価				
					KRBSH	KRBSK	KRBSD	KRBSB	KRBSG
M P G H S	0.5	1,290	—	1,320	—	—	—	—	
	0.6	1,140	1,140	1,190	—	—	—	—	
	1	750	750	810	—	—	—	—	
	1.5	820	820	890	890	890	—	—	
	2	830	830	980	900	900	—	—	
	2.5	890	890	1,040	940	940	—	—	
	3	920	920	1,060	960	960	—	—	
	3.5	940	940	1,100	990	990	—	—	
	4	940	940	1,100	990	990	—	—	
	4.5	960	960	1,120	1,010	1,010	—	—	
	5	980	980	1,140	1,030	1,030	—	—	



■数量スライド価格 (◎1円未満切り捨て) P.127

数量区分	標準対応				個別対応	
	小口	小口	大口	大口		
数量	1~9	10~14	15~19	20~49	50~100	101~
値引率	基準価格	5%	10%	18%	20%	お見積り

◎表示数量超えはWOSにてご確認ください。



■外径選択タイプ
型式 — L
Type D公差 D — L
KRSH M 0.5 — 50.0

■外径指定タイプ
型式 — L — D
Type D公差 No. — L — D
KRBSH H 0.6 — 30.0 — D0.55



3 日目出荷
PM 6:00迄 P.128
◎3本以上で1明細行当たり一律810円
●KRSD・KRBSD以外
大口出荷日 +4 日目出荷 数量 50~100
◎ストック対応なし



Alteration 追加
型式 — L — (AC・LKC)
KRSHM0.5 — 50.0 — LKC

Alterations	先端テーパ追加工	L寸法公差変更
	Code	AC
Spec.	AC: 指定0.1mm単位 ◎0.5≤AC≤10.0 ◎D-2(AC tan15°)≥0.2 ◎テーパ加工は片端のみとなります。 [指定方法] AC 5.5	L寸法公差±0.05以内に 変更 [指定方法] LKC
¥/1Code	400	400

◎ハインツ
樹脂ロッド