

ウレタン/ゴム

ー先端R加工タイプ/先端テーパ加工タイプー

⑨カタログ規格外品はこちら **P.131**

●CADデータフォルダ名: 38_Urethanes

■先端形状を球面・テーパ加工したクッション材を短納期で提供いたします。穴あきタイプでは穴長さの指定が可能です。

■先端R加工タイプ




RoHS


穴あきタイプ	穴無タイプ	材質	硬度	色
UTRS	CXTRS	エーテル系	ショアA95	自然色
UTRH	CXTRH	ポリウレタン	ショアA90	
UTRM	CXTRM	エステル系	ショアA70	
UTRL	CXTRL	ポリウレタン	ショアA50	
UBFN	CXBFN	ニトリルゴム (NBR)	ショアA70	黒
UBFS	CXBFS	シリコンゴム	ショアA70	ライトグレー
UBFU	CXBFU	低弾性ゴム (ハネナイト®P-39L)	ショアA32	黒
UBFF	CXBFF	ふっ素ゴム	ショアA80	黒

⑨ハネナイト®は内外ゴム株式会社の登録商標です。

穴あきタイプ

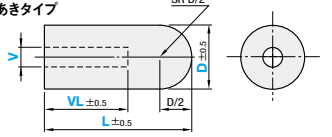

穴無タイプ

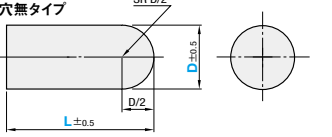

⑨穴あきタイプでVL寸法指定がない場合は貫通穴になります。⑨貫通穴は可能ですが、SR部で穴をとめることはできません。

■ウレタンフリー指定タイプ

型式 (×素材係数)		指定1mm単位				¥基準単価								
		D	L	穴あきタイプ		穴あきタイプ				穴無タイプ				
				V	VL	L10~20	L21~30	L31~40	L41~50	L10~20	L21~30	L31~40	L41~50	
	穴あきタイプ	穴無タイプ	6~15	10~50 (L≥D/2)	2~11	5~50 (VL=L) もしくは (VL≤L-D/2)	810	920	1,020	1,090	710	810	940	990
(ショアA95)	UTRS	CXTRS	16~20		4~16		920	1,020	1,130	1,210	810	940	1,120	1,170
(ショアA90)	UTRH	CXTRH	21~30		6~26		1,020	1,220	1,290	1,360	940	1,120	960	1,100
(ショアA70)	UTRM	CXTRM	31~40		6~36		1,220	1,400	1,460	1,510	1,120	1,300	1,100	1,420
(ショアA50)	UTRL	CXTRL	41~50		6~46		—	1,580	1,640	1,660	—	1,500	1,240	1,590

⑨穴あきタイプの肉厚、(D-V)/2はLによって制限があります。図中の表(肉厚の条件)をご参照ください。

■ゴムフリー指定タイプ

型式		指定1mm単位		¥基準単価			
		D	L	穴あきタイプ		穴あきタイプ	
				V	VL	L10~20	L21~30
穴あきタイプ	穴無タイプ	6~15	10~30 (L≥D/2)	2~11	5~30	870	980
(ニトリルゴム) UBFN	CXBFN	16~25		7~21	(VL=L)	1,350	1,490
穴あきタイプ	穴無タイプ	6~15		2~11	もしくは	1,300	1,620
(シリコンゴム) UBFS	CXBFS	16~25		7~21	(VL≤L-D/2)	1,920	2,340
穴あきタイプ	穴無タイプ	6~15		2~11		1,350	1,620
(低弾性ゴム) UBFU	CXBFU					1,620	2,610
穴あきタイプ	穴無タイプ	6~15		2~11			
(ふっ素ゴム) UBFF	CXBFF						

■先端形状をテーパ加工したクッション材を短納期で提供いたします。穴あきタイプでは穴長さの指定が可能です。

■先端テーパ加工タイプ




RoHS


穴あきタイプ	穴無タイプ	材質	硬度	色
UTTS	CXTTS	エーテル系	ショアA95	自然色
UTTH	CXTTH	ポリウレタン	ショアA90	
UTTM	CXTTM	エステル系	ショアA70	
UTTL	CXTTL	ポリウレタン	ショアA50	
UTBFN	CXTBFN	ニトリルゴム (NBR)	ショアA70	黒

⑨穴あきタイプでVL寸法指定がない場合は貫通穴になります。

穴あきタイプ

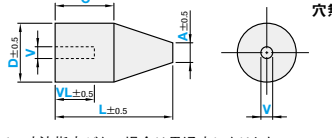

穴無タイプ

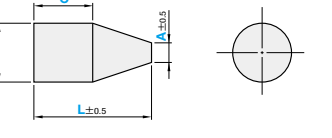

型式 (×素材係数)		指定1mm単位		¥基準単価			
		D	A (A≤D-2)	L	C	穴あきタイプ	
						V	VL
穴あきタイプ	穴無タイプ	6~15	2~13	10~30	1~29 (C<L)	2~11 (V≤A-2)	5~30 (VL≤L)
(ショアA95) UTTS	CXTTS (×1.4)	16~30	2~28			2~24 (V≤A-4)	
(ショアA90) UTTH	CXTTH (×1.0)	31~45	2~43			2~37 (V≤A-6)	
(ショアA70) UTTM	CXTTM (×1.2)	46~60	2~58			2~52 (V≤A-6)	
(ショアA50) UTTL	CXTTL (×1.4)						
(ショアA70) UTBFN	CXTBFN (×1.08)						

Order 注文例

型式 - D - L - V - VL

UTRS - D20 - L40 - V10 - VL30

CXBFU - D10 - L15

Delivery 出荷日

3 日目出荷

⑨ウレタンフリー指定タイプ・先端テーパ加工タイプの単価は、表中に表示されている基準単価に素材係数を掛けた金額になります。(1円単位は切り捨て)

(例) 型式 - D - A - L - C - V - VL

UTTS - D15 - A13 - L15 - C10 - V5 - VL10

(基準単価) × (素材係数)

790 × 1.4 = 1,106

→ 商品単価 1,100円

■数量スライド価格 (⑨1円未満切り捨て) P.127

数量区分	標準単価	個別対応
数量	1	2~10
値引率	基準単価	5% 10% 20% お見積り

ウレタン・ゴム


ーノーズ付タイプー

⑨カタログ規格外品はこちら **P.131**


●CADデータフォルダ名: 38_Urethanes

■先端形状をノーズ加工したクッション材を短納期で提供いたします。

標準タイプ

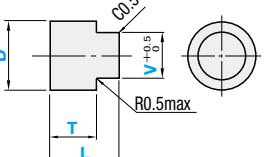

フリー指定タイプ

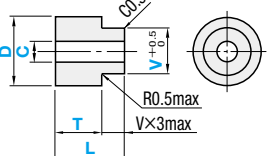

標準タイプ	フリー指定タイプ	材質	硬度	色
DXSK	DXFS	エーテル系ポリウレタン	ショアA95	自然色
DXHK	DXFH		ショアA90	自然色
DXMK	DXFM	エステル系ポリウレタン	ショアA70	自然色
DXLK	DXFL		ショアA50	自然色
—	RBKN	ニトリルゴム (NBR)	ショアA70	黒
—	RBKC	クロロプレンゴム (CR)	ショアA65	黒
—	RBKU	低弾性ゴム	ショアA32	黒
—	RBKS	シリコンゴム (SI)	ショアA70	ライトグレー
—	RBKA		ショアA50	乳白色
—	RBKF	ふっ素ゴム (FPM)	ショアA80	黒

⑨シリコンゴムショアA50の乳白色は半透明です。

T公差	D公差	C公差
30以下 ±0.2 ±0.3	40以下 ±0.2 ±0.5	40以下 +0.2 0 +1.0 0
31~50 ±0.3 —	41~60 ±0.3 ±0.7	41以上 +0.3 0 +1.4 0
	61~100 ±0.4 —	

■標準タイプ(穴無タイプ)

型式		V 選択	T 選択	L 選択	¥基準単価			
Type	D				DXSK	DXHK	DXMK	DXLK
DXSK (ショアA95) DXHK (ショアA90) DXMK (ショアA70) DXLK (ショアA50)	8	5	3 5 8 10	8 10	220	170	200	200
	10	5 8	3 5 8 10 15	9 11 13 14 16 18 21 23	250	180	220	220
	15	8 10	3 5 8 10 15	11 13 15 16 18 20 23 25	260	200	240	240
	20	10 15	5 8 10 15	16 18 20 23 25	280	220	260	260
	25	15 20	5 10 15	15 20 25	310	240	280	280
	30		15 20 25	25 30 35 40	350	270	320	320
	40	20 30	5 10 15	15 20 25	490	360	470	470
	50		15 20 25	25 30 35 40	640	500	620	620
	60	30 40	5 10 15	15 20 25				
			15 20 25	25 30 35 40				
			25 30 35 40	35 40				
			35 40	40				

■ウレタンフリー指定タイプ(穴指定タイプ)

型式		指定1mm単位		¥基準単価			
D	V (V<D)	T	L	C	DXFS	DXFH	DXFM
DXFS (ショアA95)	6~15	3~14	4~10 11~25 26~40	0(穴無) 2~40	580	350	500
			41~50		660	410	570
			7~10		730	450	620
			11~25		900	560	770
DXFH (ショアA90)	16~30	6~29	26~40 41~50	2~40	730	450	620
			7~10		860	520	730
			11~25		980	600	840
			26~40		1,340	810	1,130
DXFM (ショアA70)	31~45	10~44	41~50	5~40	1,140	700	970
			7~10		1,420	860	1,220
			11~25		1,870	1,140	1,600
			26~40		2,140	1,310	1,840
DXFL (ショアA50)	46~60	15~59	41~50	10~55	1,660	1,020	1,420
			7~10		2,020	1,240	1,740
			11~25		2,320	1,420	1,990
			26~40		3,110	1,910	2,670

⑨C≤V-4 ⑨L-T≤Vx3

Order 注文例

型式 - D - V - T - L - C

DXFL - D49 - V30 - T6 - L42 - C0

Delivery 出荷日

●フリー指定タイプ

3 日目出荷

■数量スライド価格 (⑨1円未満切り捨て) P.127

●ウレタン

数量区分	標準単価	個別対応
数量	1	2~10
値引率	基準単価	5% 10% 20% お見積り

●ゴム

数量区分	標準単価	個別対応
数量	1~4	5~19
値引率	基準単価	5% 10% 15% 20% お見積り