


ウレタンシート金属プレート焼付タイプ

■ウレタン金属プレート焼付け品を短納期で提供します。

③カタログ規格外品はこちら [P.131](#)

●CADデータフォルダ名: 38_Urethanes

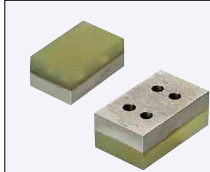

RoHS

タイプ	Type	材質	硬度	色
A・B寸 選択タイプ	UTPFS	エーテル系 ポリウレタン	ショアA95	自然色
	UTPFH	エーテル系 ポリウレタン	ショアA90	
	UTPFM	エーテル系 ポリウレタン	ショアA70	
	UTPFL	エーテル系 ポリウレタン	ショアA50	
A寸 フリー指定 タイプ	UTPFSA	エーテル系 ポリウレタン	ショアA95	自然色
	UTPFHA	エーテル系 ポリウレタン	ショアA90	
	UTPFMA	エーテル系 ポリウレタン	ショアA70	
	UTPFLA	エーテル系 ポリウレタン	ショアA50	


④特性 [P.417](#)
Mプレート: SUS304

■穴加工タイプ


-1穴- 1H

-2穴- 2H

-4穴- 4H

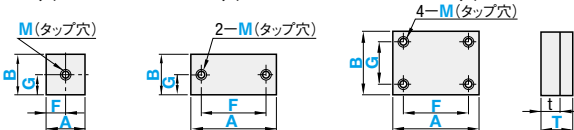

■標準タイプ

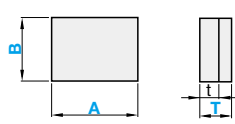


■精度基準

T	公差
10, 15	±0.2

A・B	公差
50以下	±0.3
51~100	±0.5

■加工限界
(タップ穴間、穴と端面の肉厚)

④b≧2となるようにしてください。

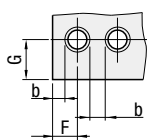

型式		A		B 選択	プレート穴位置 指定0.5mm単位		タップ穴 M	t (金属プレート厚)
Type	呼び	T	A・B寸 選択タイプ	A寸フリー指定タイプ 指定1mm単位	F	G		
A・B寸選択 UTPFS UTPFH UTPFM UTPFL	1H 2H 4H	10	10	10~100	5~80	4~42	3 4 5 6 8 10	6
		20	20					
		50	50					
		100	100					10

Order
注文例■標準タイプ 型式 - A - B
UTPFS10 - 50 - 50
■穴加工タイプ 型式 - A - B - F - G - M
UTPFS2H10 - 20 - 30 - F10 - G15 - M4Delivery
出荷日■A・B寸選択タイプ 3 日目出荷
■A寸フリー指定タイプ 5 日目出荷Price
価格■数量スライド価格 (※1円未満切り捨て) P.127
数量区分 標準対応 個別対応
小口 大口
数量 1~9 10~14 15~19 20~50 51~
値引率 基準単価 5% 10% 20% お見積り
④この製品の単価は、表中に表示されている基準単価に素材係数を掛けた金額になります。(1円単位は切捨て)
(例) 型式 - A - B のとき 2,080 × 1.1 = 2,288 単価2,280円
④表示数量超えはWOSにてご確認ください。

■A・B寸選択タイプ

型式		B	¥基準単価			
Type	T		10	20	50	100
UTPFS (×1.0) UTPFH (×0.9) UTPFM (×1.0) UTPFL (×1.1)	10	10	2,080	2,240	2,600	3,010
		20	2,240	2,320	2,740	3,450
		30	2,360	2,470	2,850	3,560
		50	2,600	2,740	3,060	4,020
	15	10	2,080	2,240	2,600	3,010
		20	2,240	2,360	2,660	3,450
		30	2,380	2,530	2,960	3,820
		50	2,640	2,810	3,310	4,520

■タップ穴加工料金

穴加工付 タイプ M ④穴加工付タイプは、標準タイプに穴加工料金を加えた金額になります。

(例) 型式 - A - B - F - G - M のとき
UTPFS2H10 - 20 - 50 - F10 - G15 - M4(標準タイプ単価) + (穴加工料金) = 穴加工タイプ単価
2,740 + 750 = 3,490円

■A寸フリー指定タイプ

型式		B	¥基準単価			
Type	T		10~25	26~50	51~75	76~100
UTPFSA (×1.0) UTPFHA (×0.9) UTPFMA (×1.0) UTPFLA (×1.1)	10	10	2,250	2,610	2,850	3,390
		20	2,320	2,740	3,230	3,880
		30	2,480	2,850	3,430	4,010
		50	2,740	3,060	3,810	4,530
	15	10	2,250	2,610	2,850	3,390
		20	2,360	2,660	3,230	3,880
		30	2,530	2,970	3,610	4,300
		50	2,810	3,320	4,180	5,070

Alteration
追加加工 型式 - A - B - F - G - M - (XC・YC)
UTPFS4H10 - 20 - 30 - F10 - G15 - M4 - YC10

Alterations	穴位置を左端面より指定	穴位置を下端面より指定
Code	XC	YC
Spec.	XC=指定1mm単位 ④上記加工限界参照	YC=指定1mm単位 ④上記加工限界参照
¥/1Code	400	400

ウレタン・ゴムブロック

③カタログ規格外品はこちら [P.131](#)


●CADデータフォルダ名: 38_Urethanes

■ウレタンとゴムのフリー指定ブロックを3日目出荷で提供します。



RoHS

Type	材質	硬度	色
BUTSN	エーテル系 ポリウレタン	ショアA95	自然色
BUTHN	エーテル系 ポリウレタン	ショアA90	自然色
BUTM	エーテル系 ポリウレタン	ショアA70	自然色
BUTL	エーテル系 ポリウレタン	ショアA50	自然色
BRBNM	ニトリルゴム	ショアA70	黒
BRBCM	クロロプレンゴム	ショアA65	黒
BRBFM	ふっ素ゴム	ショアA80	黒
BRBSM	シリコンゴム	ショアA70	ライトグレー
BRBAM	シリコンゴム	ショアA50	乳白色
BUNSE	低弾性ゴム	ショアA32	黒

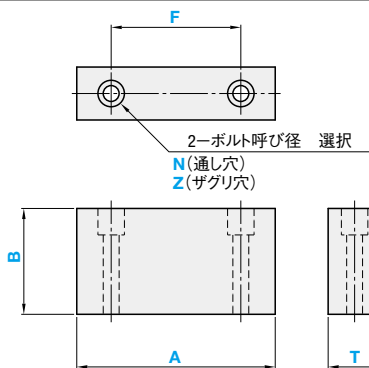④特性 [P.417](#)⑤5≤T-d(d1)
⑥d(d1)+5≤F≤A-d(d1)-5

Type	材質	公差		
BUTSN	エーテル系 ポリウレタン	T寸公差	6~9 ±0.3	10以上 ±0.5
BUTHN	エーテル系 ポリウレタン	A・B寸公差	30mm以下 ±0.5	31~50 ±0.7
BUTM	エーテル系 ポリウレタン			51以上 ±0.8
BUTL	エーテル系 ポリウレタン	T寸公差	6~9 ±0.5	10以上 ±0.8
BRBNM	ニトリルゴム			
BRBCM	クロロプレンゴム			
BRBFM	ふっ素ゴム			
BRBSM	シリコンゴム			
BRBAM	シリコンゴム			
BUNSE	低弾性ゴム	A・B寸公差	30mm以下 ±0.8	31~50 ±1.0
				51以上 ±1.5

穴加工詳細		ボルト呼び径選択											
		N(通し穴)・Z(ザグリ穴)											
		N(通し穴) (ザグリ穴)											
		d											
		d1											
		h											

型式	指定1mm単位				ボルト呼び径選択									
Type	A	B	T	F	N(通し穴)・Z(ザグリ穴)									
BUTSN (ウレタンA95)	25~150	25~100	6~30	9~141	0 3 4 5 6 8 10 12									
BUTHN (ウレタンA90)					(B<30のとき)									
BUTM (ウレタンA70)					0 5 6 8 10 12									
BUTL (ウレタンA50)					(30≤B<50のとき)									
BRBNM (ニトリルゴム)					0 8 10 12									
BRBCM (クロロプレンゴム)					(50≤Bのとき)									
BRBFM (ふっ素ゴム)					④(穴無のとき)N=0									
BRBSM (シリコンゴムA70)														
BRBAM (シリコンゴムA50)														
BUNSE (低弾性ゴム)														

Order
注文例■標準タイプ 型式 - A - B - T - F - M
BUTSN - A100 - B100 - T21 - F53 - M12
BUTHN - A150 - B50 - T7 - F0 - N0
BUTM - A150 - B50 - T7 - F0 - N0
BUTL - A150 - B50 - T7 - F0 - N0Price
価格■数量スライド価格 (※1円未満切り捨て) P.127
数量区分 標準対応 個別対応
小口 大口
数量 1~9 10~14 15~19 20~50 51~
値引率 基準単価 5% 10% 20% お見積り
④表示数量超えはWOSにてご確認ください。

型式	A	B	T	¥基準単価							
Type				BUTSN BUTM BUTL	BUTHN	BRBNM BRBCM	BRBFM	BRBSM BRBAM	BUNSE		
25~40	25~50	41~60	6~10	1,210	1,050	780	2,220	1,050	1,320		
			11~15	1,280	1,100	830	2,980	1,210	1,520		
			16~20	1,360	1,150	870	3,750	1,380	1,680		
			21~25	1,430	1,200	920	4,500	1,570	2,120		
			26~30	1,510	1,250	970	5,260	1,720	2,120		
			6~10	1,610	1,310	820	2,830	1,170	1,320		
			11~15	1,730	1,400	880	3,900	1,410	2,060		
			16~20	1,850	1,460	950	4,960	1,650	2,350		
			21~25	1,960	1,550	1,010	6,020	1,880	3,050		
			26~30	2,060	1,630	1,070	7,080	2,120	3,050		
41~60	61~80	81~100	6~10	2,160	1,710	860	3,420	1,310	1,950		
			11~15	2,310	1,810	930	4,810	1,620	2,730		
			16~20	2,460	1,910	1,010	6,170	1,920	3,170		
			21~25	2,610	2,030	1,080	7,530	2,220	4,170		
			26~30	2,760	2,130	1,160	8,910	2,520	4,170		
			6~10	2,680	2,110	900	4,050	1,450	2,250		
			11~15	2,880	2,250	1,000	5,720	1,820	2,750		
			16~20	3,060	2,380	1,100	7,380	2,180	3,180		
			21~25	3,250	2,500	1,200	9,060	2,560	4,250		
			26~30	3,450	2,630	1,300	10,730	2,930	4,250		
61~80	81~100	101~150	6~10	1,700	1,360	860	3,480	1,010	1,730		
			11~15	1,850	1,460	930	4,880	1,630	2,330		
			16~20	2,000	1,560	1,010	6,270	1,950	2,670		
			21~25	2,150	1,680	1,080	7,670	2,250	3,520		
			26~30	2,300	1,780	1,160	9,060	2,560	3,520		