


トリムコンパクト


-樹脂カバー用-

■取り付けが簡単な粘着剤付き樹脂カバー用トリムコンパクトです。注意喚起に有効な黄色もご用意しました。


■樹脂カバー用

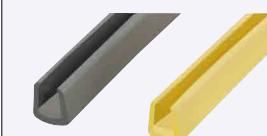



■樹脂カバー用リップ付

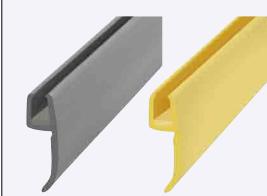


■樹脂カバー用

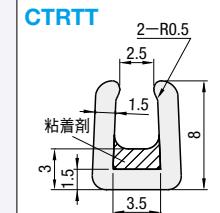

CTR TT

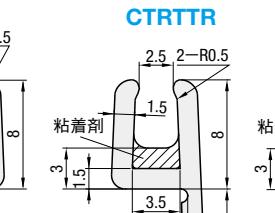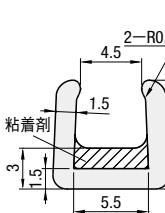

■樹脂カバー用リップ付

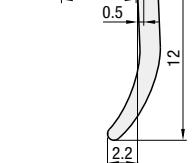

■材料特性

項目	TPE	粘着剤
比重	0.95	—
耐熱性	+135°C	+88°C
耐寒性	-60°C	-15°C
圧縮永久歪	15~25%	—





①TPEは、焼却時にダイオキシンが発生しません。

Type	M材質	
	本体	粘着材
CTR TT CTR TTR	熱可塑性エラストマー (TPE)	シーラント

Type	T	色	L寸選択 (m)	対応可能板厚	¥基準単価		
					1m	3m	5m
CTR TT	3.0	G (グレー)	L1 L3	2.5~3.5	450	1,300	2,150
	5.0			4.5~5.5	500	1,450	2,400
CTR TTR	3.0	Y (黄)	L5	2.5~3.5	550	1,600	2,650
	5.0			4.5~5.5	600	1,750	2,900



②ご希望によりPM6:00迄、当日出荷受付致します。

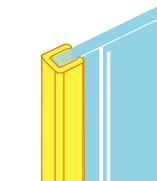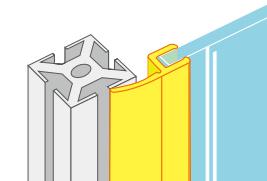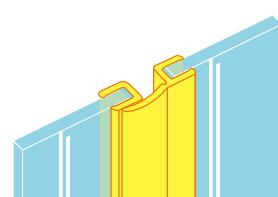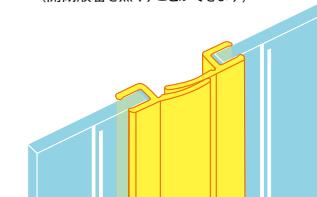●パネル端部保護
パネル端部にCTR TTを貼付け、干渉保護や、衝突防止の注意喚起として●片側扉の隙間隠し
片側扉のパネル端部にCTR TTRを貼付け、対象物との隙間隠しや、内外部からの飛散物・音等の遮断用途として●両側扉の隙間隠し①
両側扉のパネル端部にCTR TT、CTR TTRを貼付け、パネル間の隙間隠しとして(開閉順番を無くすことができます)●両側扉の隙間隠し②
両側扉のパネル両端部にCTR TTRを貼付け、パネル間の隙間隠しとして(開閉順番を無くすことができます)

トリムコンパクト/樹脂トリム

-角型/U型-

④ CADデータフォルダ名: 39_Antivibration

■芯金が入っていないため、切断しやすく、曲げやすいコンパクトトリムです。U型は板金に対して角が出ません。

■トリムコンパクト

角型・U型



RoHS

CTRTE
CTRTSCTRTE
CTRSSCTR TU
CTR TSCTR TU
CTR TS

Type	形状	材質	色	材料特性
CTR TE CTR TS	角型	エチレンゴム (EPDM)	黒	比重 1.2
CTR TS CTR SS	シリコンゴム	グレー	耐熱性 120°C 耐寒性 -40°C 圧縮永久歪 16%	170°C -60°C 27%
CTR TU CTR TS	U型	エチレンゴム (EPDM)	黒	

④接着テープはP473ADTR (EPDM)・ADTS (シリコン)を使用しています。

トリムコンパクトはメートル単位での販売となります。L75を5個ご注文いただいた場合75メートル巻が5巻届きますのでご注意ください。

型式 Type	L 指定1m単位 T	A	B	W	t	最小曲半径mm			対応可能板厚	¥基準単価(1メートル) 接続テープなし 接続テープ付
						曲げ方向①	曲げ方向②	曲げ方向③		
エチレンゴム (EPDM) 角型 CTR TE CTR TS	1.6 2.3 3.2	5.2 6 6.9	10 10 10	1.4 2.2 3.1	1.9 1.9 1.9	R70	R50	R30	1.0~1.6 2.0~2.3 3.0~3.2	290 310 680
シリコンゴム角型 CTR TS CTR SS	1.6 2.3 3.2	6 6 6.9	10 10 10	2.2 1.9 3.1	1.9 1.9 1.9	R70	R50	R40	2.0~2.3 3.0~3.2	570 590 940
エチレンゴム (EPDM) U型 CTR TU CTR TS	0.8 1.6 2.3	4 4.4 5.3	6 7 8	1 1.4 1.5	1.4 1.4 1.5	R30	R30	R30	0.6~1.2 1.0~1.6 2.0~2.3	330 340 350



■透明感のある樹脂トリムは塗装された板金やステンレスなどの金属面とも色がなじみます。

■樹脂トリム




RoHS

Type

PTR TN

ナイロン6

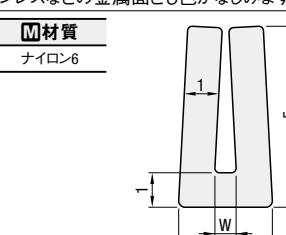

型式 Type	L 指定1mm単位 No.	A	W	最小曲半径mm			対応可能板厚
				曲げ方向①	曲げ方向②	曲げ方向③	
PTR TN	1 2 3 4	3.3 3.7 4.4 5.3	1.3 1.7 2.4 3.3	R150	R300	R200	1.0~1.1 1.2~1.5 1.6~2.2 2.3~3.2



型式 Type	L 指定1mm単位 T選択	¥基準単価									
		10~200	201~400	401~600	601~800	801~1000	1001~1200	1201~1400	1401~1600	1601~1800	1801~2000
PTR TN	1	330	360	380	420	460	610	660	710	760	810
	2	350	390	470	490	510	690	740	790	840	890
	3	360	410	460	520	540	740	790	840	890	940
	4	370	440	530	590	660	880	930	980	1,030	1,080