

## 安全保護材

-D型ゴム-


納期短縮

■D型ゴムの穴加工タイプは、粘着剤を使用できない場所や、取付け強度が必要な場合にご使用ください。




**D型ゴム** **RoHS**

- PRGD<sub>S</sub> (コンパクト)
- PRGD<sub>SY</sub> (コンパクト・トラ)
- PRGD<sub>M</sub> (スタンダード)
- PRGD<sub>MG</sub> (スタンダード・トライグレー)
- PRGD<sub>MY</sub> (スタンダード・トライ)

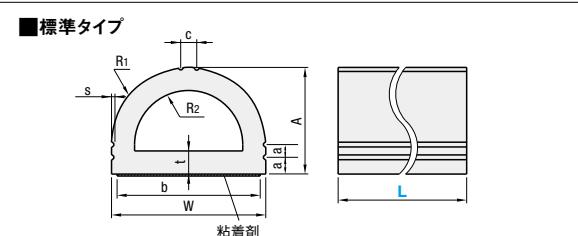

## ■穴加工タイプ

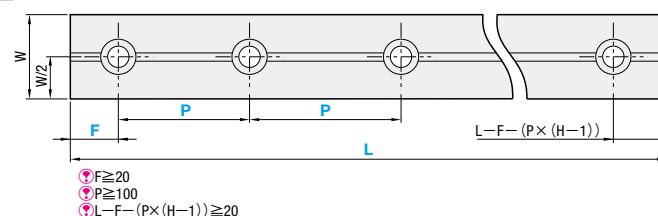

(?) トライグレーブル柄タイプは黄色のエチレンゴムに遮光性の高いアクリルポリオール樹脂エナメル塗装を行なっています。

(?) 穴加工タイプには粘着剤はついておりません。

**材質**  
本体: エチレンゴム (EPDM)  
粘着部: アクリル系粘着剤  
**硬度** ショアA60

## ■標準タイプ

型式	L 選択 (mm)	A	W	R <sub>1</sub>	R <sub>2</sub>	t	a	b	c	s	重量 (g)	¥基準単価		
												PRGD <sub>S</sub> (ブラック)	PRGD <sub>M</sub> (ブラック)	PRGD <sub>SY</sub> (トライ) PRGD <sub>MY</sub> (トライ)
コンパクトタイプ PRGD <sub>S</sub> (ブラック) PRGD <sub>SY</sub> (トライ)	100	14	20	R10	R7	3	2	18	2	0.3	19	280	520	
	500										95	620	940	
	1000										190	1,070	1,550	
	1500										285	1,580	2,450	
	2000										380	2,050	3,010	
スタンダードタイプ PRGD <sub>M</sub> (ブラック) PRGD <sub>MG</sub> (グレー) PRGD <sub>MY</sub> (トライ)	100	20	30	R15	R11	4	3	28	4	0.4	44	400	750	
	500										220	1,160	1,760	
	1000										440	1,990	2,890	
	1500										660	2,840	4,560	
	2000										880	3,780	5,690	

(?) 裏に粘着剤がついておりセパレータ紙をはがして接着します。接着する相手面の、油・ごみをとった状態でお貼りください。

(?) カッターで切断できます。 (?) 接着力(180°剥離): 16N/20mm幅(SUS304へ貼り付け時) (?) 特性P419のエチレンゴムを参考ください。

## ■穴加工タイプ

型式	L 選択 (mm)	H 指定 (穴数)	F 指定 (10mm単位)	P 指定 (50mm単位)	¥穴加工費															
					1H	2H	3H	4H	5H	6H	7H	8H	9H	10H	11H	12H	13H	14H	15H	16H
PRGD <sub>S</sub>	500	1~5			—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
PRGD <sub>SY</sub>	1000	1~10	F≥20	P≥100	200	380	570	720	850	960	1,120	1,200	1,260	1,300	1,430	1,560	1,690	1,820	1,950	—
PRGD <sub>M</sub>	1500	1~15			—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
PRGD <sub>MY</sub>	2000	1~20			—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	

(?) カッターで切断できます。 (?) 特性P419のエチレンゴムを参考ください。 (?) 穴加工タイプには粘着剤はついておりません。

**Order  
注文例** ■標準タイプ  
型式 - L  
PRGD<sub>SY</sub> - 100

**Delivery  
出荷日** ■標準タイプ (L2000を除く)  
在庫品 翌日出荷 P127

(?) ご希望によりPM6:00迄、当日出荷受付致します。

## ■標準タイプ (L2000)

3 日目出荷  
ご注文締切  
ストーカ A 翌日出荷 300円/1本 PM 6:00迄 P128

(?) 3本以上で1明細行当たり一律810円

## ■穴加工タイプ

3 日目出荷

Price  
価格

## ■数量スライド価格 (?) 1円未満切り捨て) P127

数量区分	標準対応	個別対応
小口		
数量 1~4	5~19	20~39
値引率 5%	10%	15%
数量 51~		お見積り

(?) 表示数量超えはWOSにてご確認ください。

(?) 穴加工タイプは数量スライド価格適用外です。

## 安全保護材

-D型ゴムコーナー用/安全マークテープ


納期短縮

■D型ゴムの穴加工タイプは、粘着剤を使用できない場所や、取付け強度が必要な場合にご使用ください。




## ■標準タイプ

PRGDSC (コンパクト)  
PRGDSCY (コンパクト・トラ柄用)  
PRGDMC (スタンダード)  
PRGDMCY (スタンダード・トラ柄用)

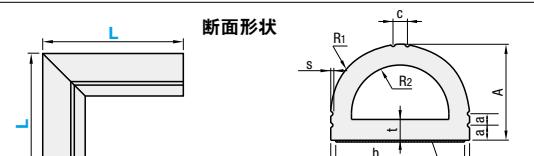

## ■穴加工タイプ

PRGDSCH (コンパクト)  
PRGDSCHY (コンパクト・トラ柄用)  
PRGDMCH (スタンダード)  
PRGDMCHY (スタンダード・トラ柄用)

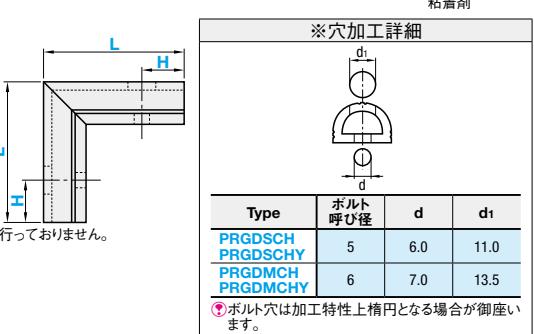

## ■標準タイプ

型式	L 選択 (mm)	A	W	R <sub>1</sub>	R <sub>2</sub>	t	a	b	c	s	¥基準単価		
											1~3本	4~7本	8~30
コンパクトタイプ PRGDSC (ブラック) PRGDSCY (イエロー)	70	14	20	R10	R7	3	2	18	2	0.3	900	850	800
スタンダードタイプ PRGDMCH (ブラック) PRGDMCHY (イエロー)	100	20	30	R15	R11	4	3	28	4	0.4	1,100	1,050	1,000

(?) カッターで切断できます。 (?) 特性P419のエチレンゴムを参考ください。 (?) 穴加工タイプには粘着剤はついておりません。

(?) 表示数量超えはWOSにてご確認ください。

**Order  
注文例** 型式 - L - H

PRGDSC - 70  
PRGDMCH - 100 - 30

**Delivery  
出荷日** 在庫品 翌日出荷 P127

(?) ご希望によりPM6:00迄、当日出荷受付致します。

**Order  
注文例** 型式 - L - H

PRGDSCY - 14 - 20

**Delivery  
出荷日** 在庫品 翌日出荷 P127


(?) ご希望によりPM6:00迄、当日出荷受付致します。

(?) 表示数量超えはWOSにてご確認ください。

## ■安全マークテープ

**PRT<sub>RT</sub>**

PRGD<sub>M</sub> PRGD<sub>MCH</sub>

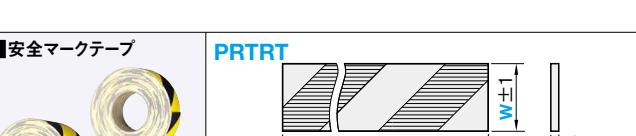

**Order  
注文例** 型式

PRT<sub>RT50</sub>

**Delivery  
出荷日** 3 日目出荷

ストーカ A 翌日出荷 300円/1本 PM 6:00迄 P128

(?) 3本以上で1明細行当たり一律2,160