




ALUMINUM FRAMES -8 SERIES-

40・80mm角 8シリーズアルミフレーム


-1列溝-

①カタログ規格外品はこちら P131


特長：設備架台などにご利用される標準的なフレームです。

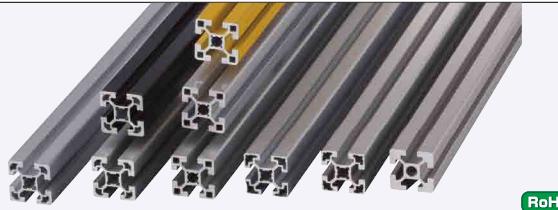


NEFS8-4040
NEFSB8-4040(黒アルマイト)
EFS8-4040
EFSB8-4040(黒アルマイト)

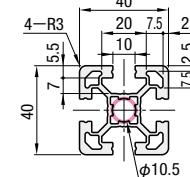


HFS8-4040
HFSB8-4040(黒アルマイト)
CAF8-4040(クリア塗装)
HFSY8-4040(焼付塗装・黄色)

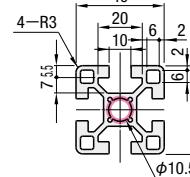

GNFS8-4040(高剛性)
GFS8-4040(高剛性)

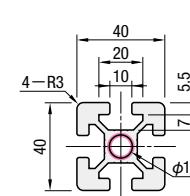

NFSL8-4040
HFSL8-4040(ライトタイプ)
HFSLB8-4040(ライトタイプ・黒アルマイト)

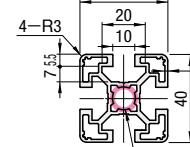

■指定長フレーム

型式	L 指定0.5mm単位	質量 kg/m	断面積 mm ²	断面2次モーメントmm ⁴		¥基準単価 300mm未満 1~9本	¥スライド単価 300mm未満 10~49	¥基準単価/m 300mm以上 1~9本	¥スライド単価/m 300mm以上 10~49		
				lx	ly						
NEFS8	4040	50~4000	10.5×10 ⁴	10.5×10 ⁴	10.5×10 ⁴	390	370	350	1,320	1,250	1,180
NEFSB8(黒アルマイト)						500	475	450	1,710	1,620	1,530
EFS8						440	410	390	1,380	1,300	1,240
HFS8						450	420	400	1,510	1,430	1,350
HFSB8(黒アルマイト)						550	520	490	1,840	1,740	1,650
CAF8(クリア塗装)						600	570	540	2,020	1,910	1,810
HFSY8(焼付塗装・黄色)						750	710	670	2,500	2,370	2,250
NFSL8						350	330	310	1,190	1,130	1,070
HFSLB8(ライトタイプ)						390	370	350	1,330	1,260	1,190
HFSLB8(ライトタイプ・黒アルマイト)						510	480	450	1,710	1,620	1,530
GNFS8(高剛性)						590	550	530	1,980	1,870	1,780
GFS8(高剛性)						660	620	590	2,220	2,100	1,990

①アルマイト処理無しのアルミフレームも対応可能です。

P131の「カタログ規格外品サービスのご案内」をご覧の上、FAカタログ規格外担当窓口にご連絡ください。

■固定長フレーム(1000mm)

①固定長フレームは、各フレームの型式の頭にKが付いた型式となります。

型式	L mm	断面積 mm ²	断面2次モーメントmm ⁴	¥基準単価	¥スライド単価	
KHFS8	4040	1000	10.4×10 ⁴	10.4×10 ⁴	1,510	1,430

■固定長フレーム(有効長さ4000mm P504)

①固定長フレームは、各フレームの型式の頭にKが付いた型式となります。

型式	L mm	断面積 mm ²	断面2次モーメントmm ⁴		¥基準単価	¥スライド単価
			lx	ly		
KNEFS8	4040 (有効長さ)	596	10.5×10 ⁴	10.5×10 ⁴	4,760	4,520
KNEFSB8(黒アルマイト)					6,180	5,870
KEFS8					4,970	4,710
KEFSB8(黒アルマイト)					6,620	6,280
KHFS8					5,440	5,160
KHFSB8(黒アルマイト)					6,660	6,320
KCAF8(クリア塗装)					7,270	6,900
KHFSY8(焼付塗装)					9,000	8,550
KNFS8					4,310	4,090
KNFSB8(ライトタイプ)					4,790	4,550
KHFSLB8(ライトタイプ・黒アルマイト)					6,450	6,120
KGNFS8(高剛性)					7,120	6,760
KGFS8(高剛性)					8,000	7,600

Order
注文例Delivery
出荷日

■指定長フレーム

Price
価格

HFS8-4040 - 800

KHS8-4040 - 1000

KHFS8-4040 - 4000

ご注文確認

HFS8-4040 - 800

KHS8-4040 - 1000

KHFS8-4040 - 4000

ご注文確認

Alteration
追加工

出荷日

■固定長フレーム(有効長さ4000mm)

ご注文確認

指定期間は各種追加工をご利

用可能ですが、追加工詳細は、P781

をご覧ください。

指定期間は各種追加工をご利

用可能ですが、追加工詳細は、P781

をご覧ください。

ご注文確認

指定期間は各種追加工をご利