 


ALUMINUM BRACKETS -8 SERIES (SLOT 10mm)-

コーナーブラケット・コーナーブラインドブラケット

-8シリーズ・40角(溝幅10mm)アルミフレーム用-



ALUMINUM BRACKETS -8 SERIES (SLOT 10mm)-

ブラインドブラケット・フリーアングルブラケット

-8シリーズ(溝幅10mm)アルミフレーム用-

◎ CADデータフォルダ名: 40_Aluminum_Frames



■特長: 端面タップ加工したフレームを2方向・3方向に接続します。フレームキャップの機能も含んでいます。

■コーナーブラケットセット




◎ CADデータフォルダ名: 40_Aluminum_Frames

2方向タイプ HBLCS8-B

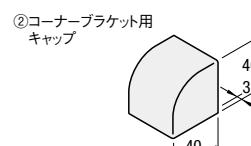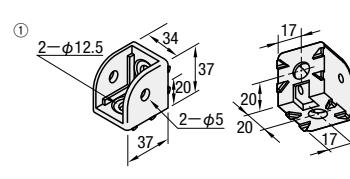


(六角穴付ボルト2本付属)

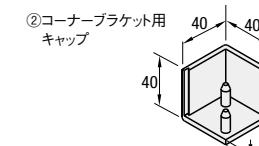3方向タイプ HBLCR8-B (キャップ: 黒)
HBLCR8-S (キャップ: グレー)

(ボタンボルト3本付属) (ボタンボルト3本付属)

HBLCD8-S (キャップ: グレー)

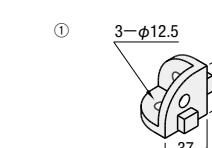

(ボタンボルト3本付属)

型式	質量(g)	付属ボルト ボルト 個数	許容荷重 N)	¥基準単価 1~99コ	¥スライド単価 100~120
HBLCS8-B	64	CBS12-30	2	800	590
HBLCR8-B	84	CBS12-30	3	1623	702
HBLCR8-S	84		3	1623	702
HBLCD8-S	64	ボタンボルトM10×30	3	3026	795

型式
HBLCS8-B在庫品
翌日出荷
P127

ご希望によりPM6:00迄、当日出荷受付致します。

数量区分
標準対応
個別対応
小口
大口数量
1~120
121~出荷日
通常
お見積り

※表示数量超えはWOSにてご確認ください。


■特長: 追加工無しでインナ接続可能なブラケットです。フレームキャップの機能も含みます。

■コーナーブラインドブラケット



Type 材質 表面処理

Type	材質	表面処理
HBLCA8	S45C	三価クロメート
SHBLCA8	SCS13	—
HBLCB8	S45C	三価クロメート
SHBLCB8	SCS13	—

 

コーナーブラインドブラケット

2方向タイプ


HBLCA8

SHBLCA8

(ステンレス)

※80角アルミフレームには

使用できません。

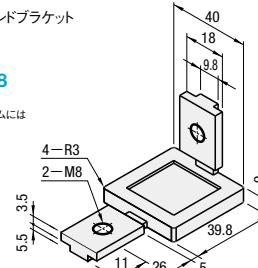

コーナーブラインドブラケット

3方向タイプ


HBLCB8

SHBLCB8

(ステンレス)

※80角アルミフレームには

使用できません。

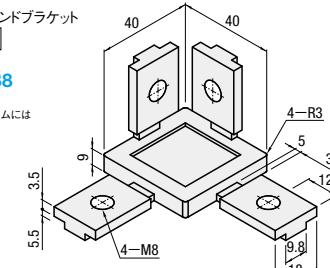

型式

質量(g)

付属ボルト
ボルト
個数許容荷重
N)¥基準単価
1~99コ¥スライド単価
100~150在庫品
翌日出荷
P127

ご希望によりPM6:00迄、当日出荷受付致します。

数量区分
標準対応
個別対応
小口
大口数量
1~150
151~出荷日
通常
お見積り

※表示数量超えはWOSにてご確認ください。

■コーナーブラインドブラケット使用例

- 右図の様に組む場合のフレーム長さ(単位mm)
 - W= (フレームの太さ×2)
 - Dに使用するフレーム長L
 - L=0 (フレームの太さ×2)
 - Hに使用するフレーム長L
 - L=18 (コーナーブラインドブラケットの厚さ×上下2個分)



ALUMINUM BRACKETS -8 SERIES (SLOT 10mm)-

ブラインドブラケット・フリーアングルブラケット

-8シリーズ(溝幅10mm)アルミフレーム用-

◎ CADデータフォルダ名: 40_Aluminum_Frames

■特長: 端面タップ加工したフレームを2方向・3方向に接続します。フレームキャップの機能も含んでいます。

■コーナーブラケットセット



ブラインドブラケット

HBLBS8

SHBLBS8 (ステンレス)

ブラインドブラケット・ロングタイプ

HBLBSL8

SHBLBSL8 (ステンレス)

ブラインドブラケット

HBLBS8

SHBLBS8 (ステンレス)


ブラインドブラケット・ロングタイプ

HBLBSL8

SHBLBSL8 (ステンレス)

Type	材質	表面処理
HBLBS8	①ADC12 ②ポリアミド	—
HBLCR8	①ZDC2 ②ポリアミド	三価クロメート
HBLCD8	①SCS13 ②ポリアミド	—

型式	質量 (g)	付属ボルト		許容荷重 (N)	¥基準単価 1~99コ	¥スライド単価 100~120
		ボルト	個数			
HBLBS8	70	セッテスクリューM8×10	2	1274	429	408
SHBLBS8 (ステンレス)	87	セッテスクリューM8×10	4	1554	700	665

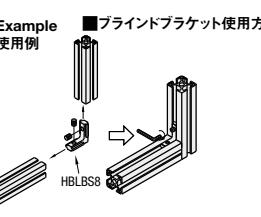


■特長: 後入れタイプのブラインドブラケットです。

■後入れブラインドブラケット





Type	構成部品	材質
HABLBS8	後入れBB本体	SCS13
	後入れBBナット	SUS304焼結合金
	セッテスクリュー	SUS304

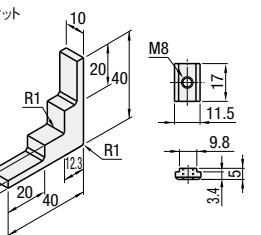

Type	付属品	個数	許容荷重 (N)	¥基準単価 1~99コ	¥スライド単価 100~120
HABLBS8	ナット・セッテスクリューM8×6	2	700	710	675



■後入れブラインドブラケットの使用方法

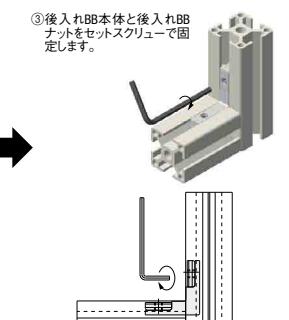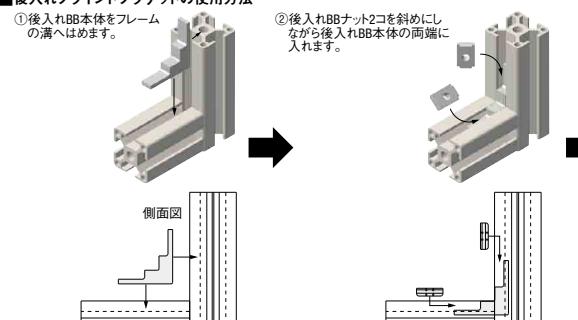

■特長: 40角と30角のフレームを接続可能なブラインドブラケットです。

■異種サイズフレーム接続
ブラインドブラケット


Type

材質

表面処理

ブラインドブラケット40-30角接続用

HBLBS8-6

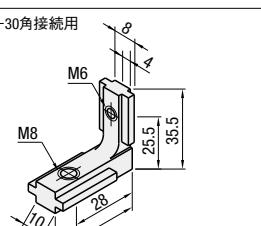

型式	質量 (g)	接続フレーム シリーズ	付属セットスクリュー	¥基準単価 1~99コ	¥スライド単価 100~120
HBLBS8-6	50	HFS8とHFS6 HFS8-45とHFS6	M6×8 1個 M8×10 1個	690	660

型式
HBLBS8Delivery
出荷日在庫品
翌日出荷
P127

数量区分	標準対応 小口	個別対応 大口
数量 1~150	151~	
出荷日 通常	お見積り	

40
アルミフレーム
ミラーブラケット