

M8近接センサ用ケーブル

●代表型番：M8S-F3C-30VC-2

1個 購入時 **¥1,220** / 1個 4個 購入時 **¥640** / 1個




Delivery 出庫日 在庫品 翌日出荷
 ①ご希望により17:00まで、当日出荷受付いたします。


数量区分	小口	大口
数量	1~3	4~200
値引率	基準単価	48%
出荷日	通常	お見積

②在庫数・サイズによって異なる場合があります。
 価格・出荷日はMISUMIサイトにてご確認ください。

M8S-F3C-30VC-2
 M8S-F3C-30VC-3

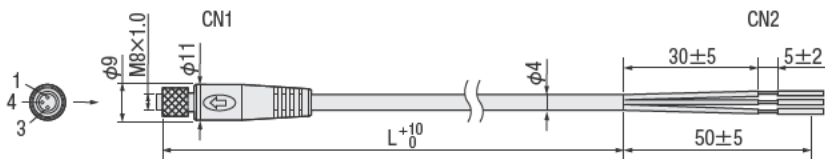

■延長コード配線図例

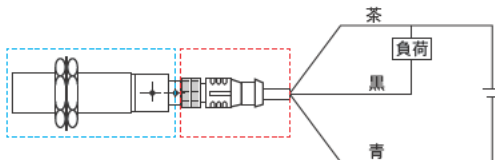

Order 注文例 型番
 M8S-F3C-30VC-2

型番	コネクタ仕様	コネクタ形状	芯数	CN1	CN2	ケーブル定格電圧	導体断面積	被覆材質	ケーブル屈曲回数	L長さ(m)	接続可能近接センサ型番	¥基準単価
M8S-F3C-30VC-2	M8	ストレート継手	3	メス	切落とし剥出し	30V	0.3	PVC	22万回	2	C-C08-□□□-□	1,220
M8S-F3C-30VC-3										3	C-2C08-□□□-□	1,590

③2025年10月時点の情報です。最新情報はMISUMIサイトにてご確認ください。

