

ファイバセンサ

集束レンズ

●代表型番：E-MSMF3A

1個 購入時 **¥2,080** / 1個

10個 購入時 **¥1,664** / 1個



Delivery
出荷日



在庫品

翌日出荷

※ご希望により17.00まで、当日出荷受付けいたします。



数量区分	小口		大口
数量	1~4	5~9	10~
値引率	基準単価	15%	20%
出荷日	通常		お見積

※在庫数・サイズによって異なる場合があります。
価格・出荷日はMISUMIサイトにてご確認ください。

RoHS10

■先端外径:φ4.0
E-MSMF3A

■先端外径:φ7.4
E-MSMF3B

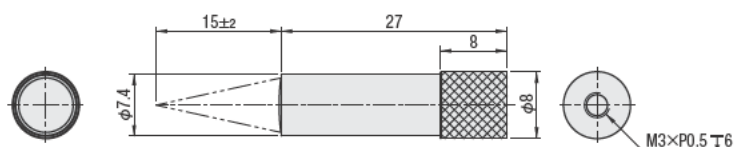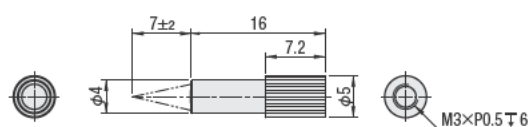

M材質	
ケース	レンズ
アルミ	ガラス



Order
注文例

型番

E-MSMF3A

型番	検出方式	対応ファイバセンサ	使用温度	先端外径	スポット径	焦点距離	適用ヘッド径	¥基準単価
E-MSMF3A	反射型	E-MSMC31M	-40~70℃	φ4.0	約φ0.4	7mm±2	M3×P0.5	2,080
E-MSMF3B		E-MSMC31N		φ7.4	約φ0.5	15mm±2		

※2025年10月時点の情報です。最新情報はMISUMIサイトにてご確認ください。

エリアセンサ

安全機器

光電センサ

レーザセンサ

ファイバセンサ

近接センサ

マイクロフォトセンサ

型番生成方法



方法1
Type

MISUMIサイトで検索

E-MSMF3A



MISUMIサイトで検索し、型番生成する

方法2
キーワード

MISUMIサイトで検索

ファイバセンサ 集束レンズ

