

 
薄型ファイバセンサ

ミニチュア/フラットバー取付タイプ

●代表型番：E-MSM41TZ

1個 購入時 **¥4,000** / 1個

10個 購入時 **¥3,200** / 1個



ご希望により17:00まで、当日出荷受付いたします。


数量区分	小口	大口
数量	1~4	5~9
値引率	基準単価	15%
出荷日	通常	お見積

①在庫数・サイズによって異なる場合があります。
価格・出荷日はMISUMIサイトにてご確認ください。




■検出方式:反射型


E-MSM41TZ

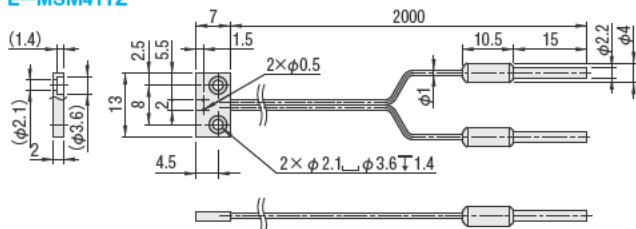


E-MSMD15XR

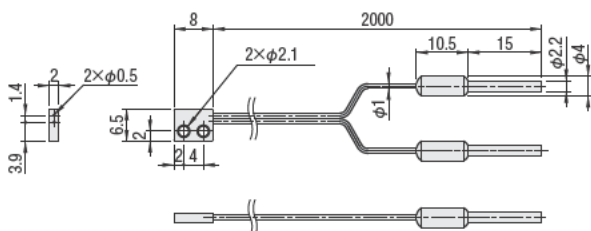

E-MSMD15YR

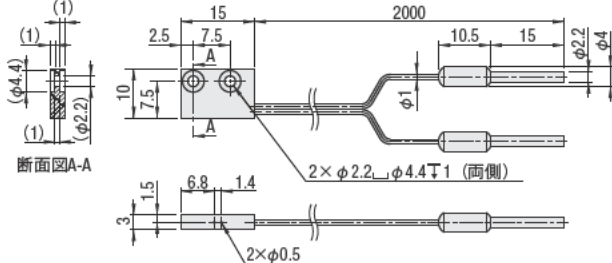


E-MSMD15ZR

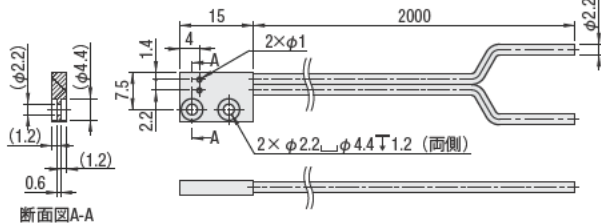

Order 注文例
型番
E-MSM41TZ


■検出方式:透過型

E-MSMT15ZR

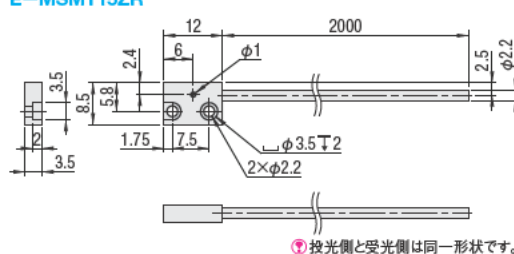


①投光側と受光側は同一形状です。

E-MSMT15YR

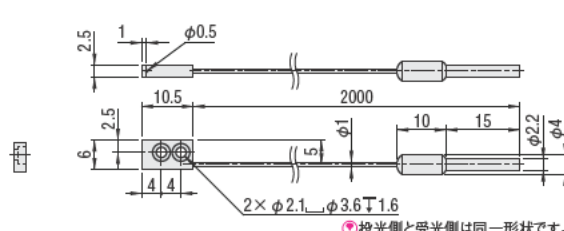

①投光側と受光側は同一形状です。

E-MSMT15XR

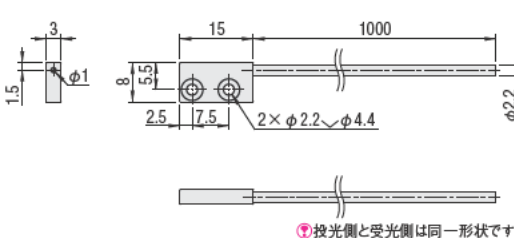

①投光側と受光側は同一形状です。

型番	検出方式	検出方向	使用温度	曲げ半径 (mm)	光軸直径 (mm)	ファイバ長	検出距離 (mm)			¥基準単価
							高速モード	標準モード	長距離モード	
E-MSM41TZ	反射型	フラットビュー	-40~70℃	R15	2×φ0.5	2m	10	20	35	4,000
E-MSMD15XR		トップビュー		R25	2×φ1.0		30	45	70	4,000
E-MSMD15YR		サイドビュー			1×φ1.0		20	30	50	4,000
E-MSMD15ZR		フラットビュー			1×φ0.5		15	25	50	4,050
E-MSMT15ZR	透過型	フラットビュー			1×φ1.0		90	160	270	4,280
E-MSMT15YR		サイドビュー			1×φ0.5		40	70	120	4,050
E-MSMT15XR		トップビュー			1×φ1.0		350	600	1300	4,050
E-MSMT15YR		サイドビュー			1×φ0.5					

①検出距離はファイバケーブルE-MSMFA11/41シリーズを使用した場合の数値になります。

②本商品はファイバケーブルはセットしていません。セット品 (P.45) およびファイバケーブル単体 (P.49) の発売もございます。

③2025年10月時点の情報です。最新情報はMISUMIサイトにてご確認ください。

型番生成方法

方法1
Type

MISUMIサイトで検索

E-MSM41TZ

MISUMIサイトで検索し、型番生成する

方法2
キーワード

MISUMIサイトで検索

薄型ファイバセンサ

