

BEARINGS WITH HOUSINGS -BLOCK SHAPED TYPE-


ベアリングホルダセット

—ブロックタイプ—



◎カタログ規格外品はこちら P.137

◎CADデータフォルダ名: 14_Bearings_with_Holder

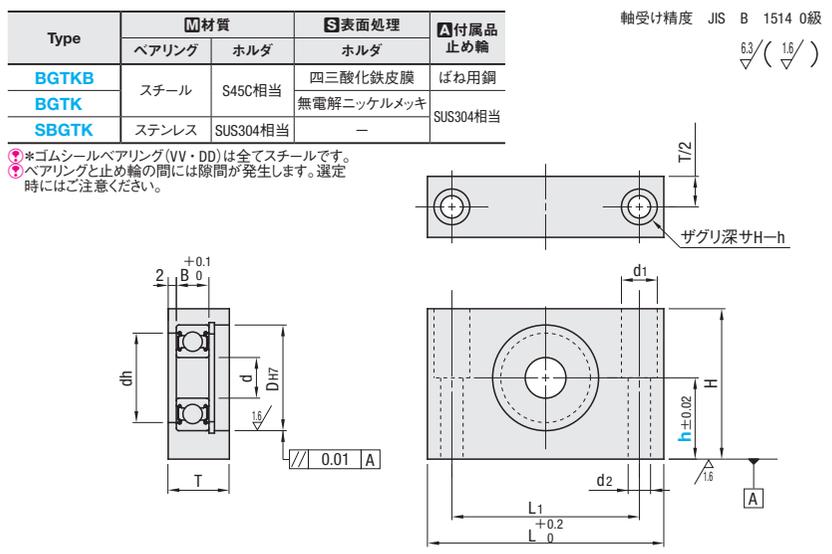

RoHS10

Type	型式		h 選択	d	DH7	許容差	dh	B	H	L	L ₁	T	d ₁	d ₂	¥基準単価				
	ベアリング品番	シール													BGTKB	BGTK	SBGTK		
BGTKB	608	ZZ 両シールド (×1.0)	15 20	8	22	+0.021 0	18	7	h+15	53	41	12	9.5	5.5	1,790	1,840	3,440		
	628		15 20		24		20	8	h+16	56	44	15			1,810	1,870	3,470		
	6900		20 25	10	22	+0.021 0	19	6	h+15	53	41	12	9.5	5.5	2,080	2,130	3,500		
	6000		20 25		26		22	8	h+17	58	46	15			1,990	2,050	3,370		
	6200		20 25	12	30	+0.025 0	24	9	h+19	62	50	15	9.5	5.5	2,030	2,100	3,450		
	6901		20 25		24		21	6	h+16	56	44	12			2,110	2,170	3,650		
	6001		20 25	15	32	+0.021 0	24	8	h+18	60	48	15	9.5	5.5	2,070	2,140	3,550		
	6201		20 25		32		26	10	h+20	64	52	16			2,220	2,300	3,700		
	BGTK		6902	VV 非接触 ゴムシール (×1.1)	20 25	15	28	+0.021 0	25	7	h+18	60	48	12	9.5	5.5	2,250	2,320	3,920
	6002		20 25		32		28		9	h+20	68	54	15	2,210			2,290	3,890	
SBGTK	6202	DD 接触 ゴムシール (×1.1)	25 30	17	35	+0.025 0	29	11	h+22	72	58	16	9.5	5.5	2,420	2,520	4,070		
	6903		20 25		30		27	7	h+19	64	52	13			2,380	2,450	4,380		
	6003		25 30	20	37	+0.025 0	31	10	h+22	70	56	16	9.5	5.5	2,470	2,570	4,210		
	6203		25 30		40		34	12	h+24	76	62	19			2,740	2,880	4,480		
	6904		25 30	19	37	+0.025 0	34	9	h+23	73	59	15	9.5	5.5	2,870	3,030	4,800		
	6004		25 30		42		36	12	h+25	82	66	19			2,740	2,740	4,530		
6204	30 35	47	40	14	h+28	88	72	19	14	9	2,770	2,770	4,890						

◎シールがVV及びDDの場合には表中価格に1.1を掛けた金額になります。(1円単位切り捨て)
 (例) BGTK6002VV-20の時 表中価格2,290円×1.1=2,519円 → 2,510円

Order 注文例

型式 - h (NA)

Type ベアリング シール

BGTKB 6900 ZZ - 25

BGTK 6002 VV - 20

Delivery 出荷日

3 日目出荷

ストーク A 翌日出荷 800円/1本 PM 6:00迄 P.134

◎3本以上で1明細行当たり一律2,160円

大 口 出荷日 +5 日目出荷 数量 20~50 ◎ストーク対応なし

Price 価格

数量スライド価格 (◎1円未満切り捨て) P.133

数量区分	標準対応					個別対応
	小口	大口	大口	大口	大口	
数量	1~9	10~14	15~19	20~50	51~	
値引率	基準単価	5%	18%	18%	18%	出荷日・価格
出荷日	通常	通常	通常	+5日	共にお見積り	

◎表示数量超えはWOSにてご確認ください。

BEARINGS WITH HOUSINGS -BLOCK SHAPED DOUBLE BEARING TYPE-


ベアリングホルダセット

—ブロックダブルタイプ—



◎カタログ規格外品はこちら P.137

◎CADデータフォルダ名: 14_Bearings_with_Holder

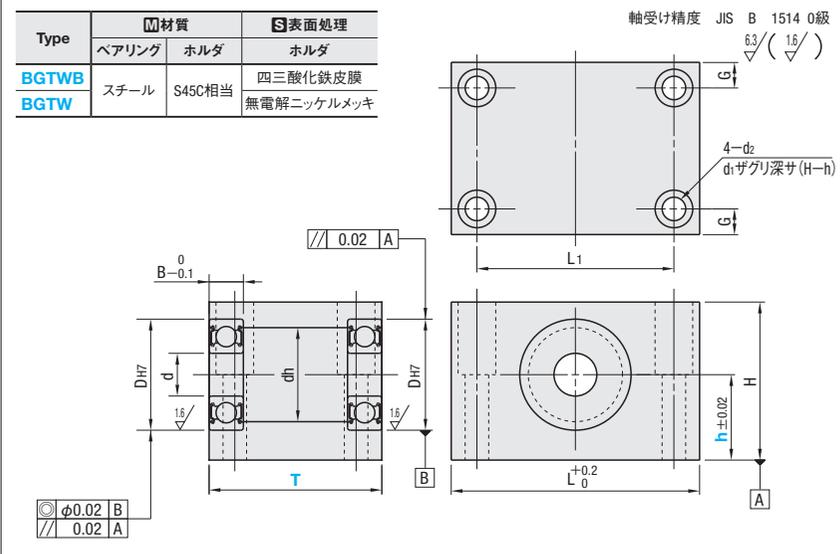

RoHS10

Type	型式		幅T 選択	h 選択	d	DH7	許容差	dh	B	H	L	L ₁	G	d ₁	d ₂	¥基準単価			
	ベアリング品番	シール														BGTWB	BGTW		
BGTWB	608	ZZ 両シールド (×1.0)	25 35	15 20	8	22	+0.021 0	18	7	h+15	53	41	6	9.5	5.5	3,500	3,700		
	628		25 35					24	20	8	h+16	56				44	3,540	3,740	
	6900		25 40	10	22	+0.021 0	19	6	h+15	53	41	6	9.5	5.5	4,250	4,450			
	6000		25 40		26		22	8	h+17	58	46				4,090	4,290			
	6200		30 40	12	30	+0.025 0	24	9	h+19	62	50	6	9.5	5.5	4,130	4,330			
	6901		25 40		24		21	6	h+16	56	44				4,370	4,670			
	6001		25 40	15	28	+0.021 0	24	8	h+18	60	48	6	9.5	5.5	4,220	4,520			
	6201		30 40		32		26	10	h+20	64	52				4,350	4,650			
	BGTW		6902	VV 非接触 ゴムシール (×1.1)	25 50	20 25	15	28	+0.021 0	25	7	h+18	60	48	6	9.5	5.5	4,640	4,940
			6002		30 50					32	28	9	h+20	68				54	4,600
6202		35 50	20		35	+0.025 0	29	11	h+22	72	58	7	11	6.5	5,050	5,350			
6903		25 50			30		27	7	h+19	64	52				4,830	5,230			
6003		30 50	19		37	+0.021 0	31	10	h+22	70	56	7	11	6.5	5,140	5,540			
6203		35 50			40		34	12	h+24	76	62				5,480	5,880			
6904	35 50	17	37	+0.025 0	34	9	h+23	73	59	7	11	6.5	5,310	5,710					
6004	40 50		42		36	12	h+25	82	66				5,760	6,160					
6204	45 50	47	40	14	h+28	88	72	14	9	6,120	6,520								

◎シールがVV及びDDの場合には表中価格に1.1を掛けた金額になります。(1円単位切り捨て)
 (例) BGTWB6000DD-25-20の時 表中価格4,090円×1.1=4,499円 → 4,490円

Order 注文例

型式 - T - h (NA)

Type ベアリング シール

BGTW 6201 VV - 30 - 20

BGTWB 6000 DD - 25 - 20

Delivery 出荷日

3 日目出荷

ストーク A 翌日出荷 800円/1本 PM 6:00迄 P.134

◎3本以上で1明細行当たり一律2,160円

大 口 出荷日 +5 日目出荷 数量 20~50 ◎ストーク対応なし

Price 価格

数量スライド価格 (◎1円未満切り捨て) P.133

数量区分	標準対応					個別対応
	小口	大口	大口	大口	大口	
数量	1~9	10~14	15~19	20~50	51~	
値引率	基準単価	5%	18%	18%	18%	出荷日・価格
出荷日	通常	通常	通常	+5日	共にお見積り	

◎表示数量超えはWOSにてご確認ください。

14 ベアリングホルダ