

ベアリングホルダセット

ー外輪固定 インロータイプー

⑨カタログ規格外品はこちら [P.137](#)

CADデータフォルダ名：14_Bearings_with_Holder

ベアリングホルダセット


ー外輪固定 T型タイプー

⑨カタログ規格外品はこちら [P.137](#)

CADデータフォルダ名：14_Bearings_with_Holder



Type	①ベアリング	②ホルダ ③外輪固定カバー		④外輪固定カバー用取付ボルト	
	材質	材質	表面処理	材質	表面処理
GBGYB	SUJ2	S45C相当	四三酸化鉄皮膜	SCM435	四三酸化鉄皮膜
GBGY			無電解ニッケルメッキ	SUS304	—

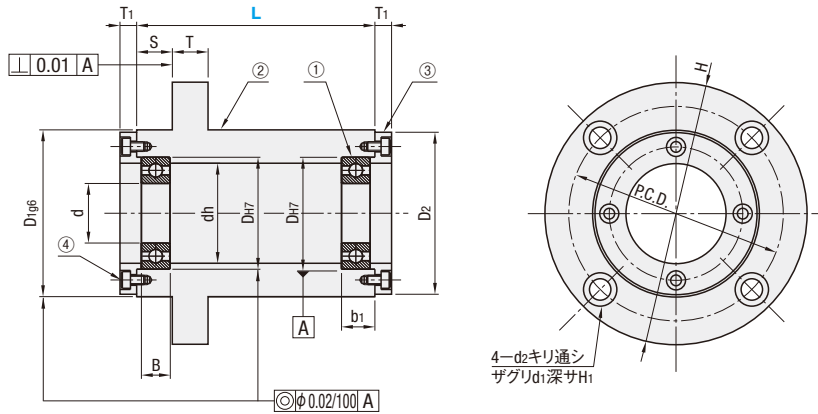

軸受け精度 JIS B 1514 0級

型式		L 選択	S	d	DH7	許容差	B	b1	H	D2	T	dh	D1g6	許容差	P.C.D.	d1	d2	H1	T1
Type	ベアリング品番																		
GBGYB (四三酸化鉄皮膜)	6902ZZ	40 60 80	10	15	28	$+0.021_0$	7	9	70	43	12	25	45	$-0.009_{-0.025}$	57	11	6.6	6.5	6
	6002ZZ	50 70 90			32	$+0.025_0$	9	11	75	48		28	50						
	6903ZZ	50 70 90			30	$+0.021_0$	7	9	70	43		27	45						
	6003ZZ	60 80 100			35		10	12	75	48		31	50						
GBGY (無電解ニッケルメッキ)	6904ZZ	60 80 100	15	20	37	$+0.025_0$	9	11	87	53	15	34	55	$-0.010_{-0.029}$	70	14	9	8.5	7
	6004ZZ	70 100			42		12	14	92	58		36	60						
	6005ZZ	70 100			25	47	13	15	98	63		41	65						8
	6006ZZ	70 100			30	55	13	15	120	78		48	80						
	6007ZZ	80 100			35	62	14	16	126	84	18	55	86	$-0.012_{-0.034}$	106	17.5	11	10.5	9
	6008ZZ	80 100			20	68	15	17	140	92		60	95						

Order 注文例

型式

Type ベアリング

GBGYB 6005ZZ - L 70

Delivery 出荷日

● 6902ZZ～6005ZZ

5 日目出荷

● 6006ZZ～6008ZZ

7 日目出荷

Price 価格

■数量スライド価格
(※1円未満切り捨て) R133

数量区分	標準対応	個別対応
小口	1～4	5～
数量	通常	お見積り
出荷日	通常	お見積り

※表示数量超えはWOSにてご確認ください。


ベアリング 品番	L	GBGYB		GBGY	
		¥基準単価 1本	¥スライド単価 2～4本	¥基準単価 1本	¥スライド単価 2～4本
6902ZZ	40	5,840	5,540	6,400	6,080
	60	6,390	6,070	6,920	6,570
	80	6,900	6,550	7,410	7,030
	50	6,520	6,190	7,190	6,830
6002ZZ	70	7,050	6,690	7,680	7,290
	90	7,590	7,210	8,180	7,770
	50	7,140	6,780	7,790	7,400
	70	7,680	7,290	8,290	7,870
6903ZZ	90	8,230	7,810	8,810	8,360
	60	8,160	7,750	8,920	8,470
	80	8,680	8,240	9,400	8,930
	100	9,220	8,750	9,900	9,400
6904ZZ	60	8,860	8,410	9,690	9,200
	80	9,390	8,920	10,180	9,670
	100	9,910	9,410	10,670	10,130

ベアリング 品番	L	GBGYB		GBGY	
		¥基準単価 1本	¥スライド単価 2～4本	¥基準単価 1本	¥スライド単価 2～4本
6004ZZ	70	9,350	8,880	10,170	9,660
	100	10,250	9,730	10,990	10,440
6005ZZ	70	9,960	9,460	10,930	10,380
	100	10,580	10,050	11,550	10,970
6006ZZ	70	13,730	13,040	14,790	14,050
	100	14,570	13,840	15,610	14,820
6007ZZ	80	14,390	13,670	15,440	14,660
	100	15,270	14,500	16,320	15,500
6008ZZ	80	16,470	15,640	17,540	16,660
	100	17,280	16,410	18,350	17,430

※表示数量超えはお見積り



Type	①ベアリング	②本体 ③外輪固定カバー		④外輪固定用カバー取付ボルト	
	材質	材質	表面処理	材質	表面処理
GBGWB	SUJ2	S45C相当	四三酸化鉄皮膜	SCM435	四三酸化鉄皮膜
GBGW			無電解ニッケルメッキ	SUS304	—

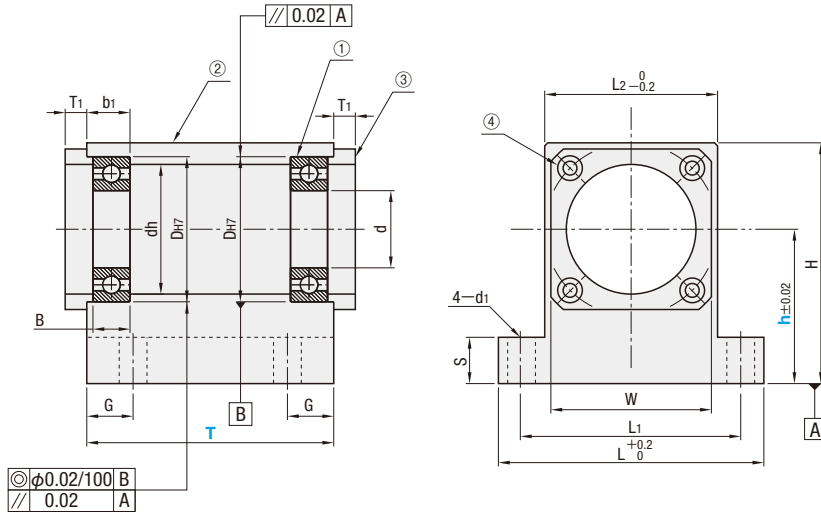

軸受け精度 JIS B 1514 0級

型式		幅T 選択	高さh 選択	d	DH7	許容差	B	b1	H	dh	L	L1	L2	S	G	W	d1	T1
Type	ベアリング品番																	
GBGWB (四三酸化鉄皮膜)	6902ZZ	30 50	30 40 50	15	28	$+0.021_0$	7	9	h+18	25	60	48	36	12	7.5	34	6.6	6
	6002ZZ	40 60	30 40 50		32	$+0.025_0$	9	11	h+20	28	64	52	40					
	6903ZZ	40 60	30 40 50		30	$+0.021_0$	7	9	h+19	27	62	50	38					
	6003ZZ	40 60	30 40 50		35		10	12	h+22	31	68	56	44					
GBGW (無電解ニッケルメッキ)	6904ZZ	40 60	40 50 60	20	37	$+0.025_0$	9	11	h+23	34	76	61	46	15	10	44	9	7
	6004ZZ	50 80	40 50 60		42		12	14	h+25	36	80	65	50					
	6005ZZ	50 80	50 60		25	47	13	15	h+28	41	86	71	56					
	6006ZZ	50 80	50 60		30	$+0.030_0$	13	15	h+32	48	104	84	64					

Order 注文例

型式

Type ベアリング

GBGWB 6903ZZ - T 40 - h 40

Delivery 出荷日

5 日目出荷

Price 価格

■数量スライド価格
(※1円未満切り捨て) R133

数量区分	標準対応	個別対応
小口	1～4	5～
数量	通常	お見積り
出荷日	通常	お見積り

※表示数量超えはWOSにてご確認ください。

ベアリング品番	T	GBGWB		GBGW	
		¥基準単価 1本	¥スライド単価 2～4本	¥基準単価 1本	¥スライド単価 2～4本
6902ZZ	30	10,320	9,800	10,470	9,940
	50	12,000	11,400	12,250	11,630
6002ZZ	40	12,220	11,600	12,450	11,820
	60	13,830	13,130	14,160	13,450
6903ZZ	40	10,980	10,430	11,200	10,640
	60	12,590	11,960	12,900	12,250
6003ZZ	40	13,090	12,430	13,320	12,650
	60	14,760	14,020	15,100	14,340
6904ZZ	40	13,700	13,010	14,000	13,300
	60	16,580	15,750	17,030	16,170
6004ZZ	50	14,410	13,680	14,810	14,060
	80	17,630	16,740	18,250	17,330
6005ZZ	50	15,710	14,920	16,150	15,340
	80	19,500	18,520	20,300	19,280
6006ZZ	50	17,980	17,080	18,600	17,670
	80	21,650	20,560	22,600	21,470

※表示数量超えはお見積り