


小径玉軸受

一両シールド形

◎ CADデータフォルダ名: 14_Bearings_with_Holder

①高荷重、高回転数、高回転精度が必要な場合でもご使用いただけます。同商品のC-VALUE部品はP1026へ

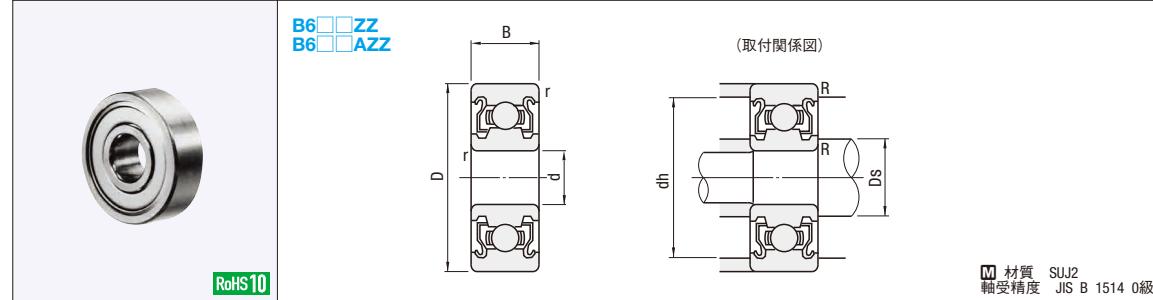

技術データのラジアル軸受(等級0級)の許容差及び許容値を参照願います。P2441

型式	d	D	B	r (min)	基本定格荷重		許容回転数 rpm (参考)	取付関係寸法			質量 (g) (参考)	¥基準単価
					Cr(動)N	Cor(静)N		Ds (min)	dh (max)	R (max)		
B682ZZ	2	5	2.3	0.08	169	50	85000	2.7	3.9	0.08	0.17	220
B692ZZ		6	3.0	0.15	330	98	75000	3.0	4.8	0.15	0.38	230
B602ZZ	2.5	7	3.5	0.15	385	127	60000	3.2	5.8	0.15	0.58	360
B682AZZ		6	2.6	0.08	208	74	71000	3.7	4.9	0.08	0.29	310
B692AZZ	2.5	7	3.5	0.15	385	127	63000	3.85	5.65	0.15	0.55	300
B673ZZ		6	2.5	0.1	208	74	71000	3.6	5.4	0.08	0.2	240
B683ZZ	3	7	3	0.15	390	130	63000	3.9	5.8	0.1	0.45	270
B693ZZ		8	4	0.15	560	179	60000	4.2	6.8	0.15	0.83	270
B603ZZ	3	9	5	0.15	570	187	56000	4.2	7.8	0.15	1.45	240
B623ZZ		10	4	0.2	630	218	50000	4.6	8.8	0.2	1.66	240
B633ZZ	3	13	5	0.2	1300	485	40000	4.6	11.4	0.2	3.33	270
B674ZZ		7	2.5	0.1	222	88	60000	4.6	6.4	0.08	0.29	240
B684ZZ	4	9	4	0.15	640	224	53000	5.0	7.8	0.1	1.01	250
B694ZZ		11	4	0.15	715	276	48000	5.2	9.8	0.15	1.75	240
B604ZZ	4	12	5	0.2	957	350	40000	5.6	10.4	0.2	2.29	240
B624ZZ		13	5	0.2	1300	485	40000	5.6	11.4	0.2	3.04	240
B634ZZ	4	16	5	0.3	1340	523	36000	6	14	0.3	5.21	170
B675ZZ		8	2.5	0.1	218	131	53000	5.8	7.4	0.1	0.34	270
B685ZZ	5	11	5	0.15	715	281	45000	6.2	9.8	0.15	1.96	270
B695ZZ		13	4	0.2	1080	430	43000	6.6	11.4	0.2	2.5	230
B605ZZ	5	14	5	0.2	1330	505	40000	6.6	12.4	0.2	3.48	120
B625ZZ		16	5	0.3	1730	670	36000	7	14	0.3	4.86	120
B635ZZ	5	19	6	0.3	2336	835	32000	7	17	0.3	8.34	140
B676ZZ		10	3	0.1	495	218	45000	7.04	9.3	0.1	0.68	270
B686ZZ	6	13	5	0.15	1080	440	40000	7.0	11.8	0.15	2.69	220
B696ZZ		15	5	0.2	1350	530	40000	7.6	13.4	0.2	3.72	200
B606ZZ	6	17	6	0.3	2190	835	38000	8	15	0.3	6.08	185
B626ZZ		19	6	0.3	2340	885	32000	8	17	0.3	7.18	170
B636ZZ	6	22	7	0.3	3333	1423	30000	8	20	0.3	12	85
B678ZZ		12	3.5	0.1	543	274	40000	9.05	11.33	0.1	0.97	280
B688ZZ	8	16	5	0.2	1610	710	36000	9.6	14.4	0.2	4.02	220
B698ZZ		19	6	0.3	1990	865	34000	10	17	0.3	7.18	260
B608ZZ	8	22	7	0.3	3350	1400	34000	10	20	0.3	12	150
B628ZZ		24	8	0.3	4000	1590	28000	10	22	0.3	17	85
B638ZZ		28	9	0.3	4563	1983	28000	10	26	0.3	26	30.3

Order
注文例
B626ZZPrice
価格Delivery
出荷日
在庫品
翌日出荷 P133

ご希望によりPM6:00迄、当日出荷受付致します。

数量スライド価格 (1円未満切り捨て) P133

数量区分	標準対応			個別対応 大口
	小口	中口	大口	
数量	1~30	31~100	101~500	501~1000
値引率	基準単価	15%	20%	30%
出荷日	お見積り	通常		

表示数量超えはWOSにてご確認ください。

C-VALUE [中精度] 小径玉軸受

一両シールド形

価格改訂


: 値引価格

: 新価格

: スライド値引率変更

◎ CADデータフォルダ名: 14_Bearings_with_Holder 類似部品ページ P1025

類似品比較ポイント | 軽荷重用途、中・低回転数用途、中精度回転用途の商品です。C-VALUE部品の説明はP1023へ

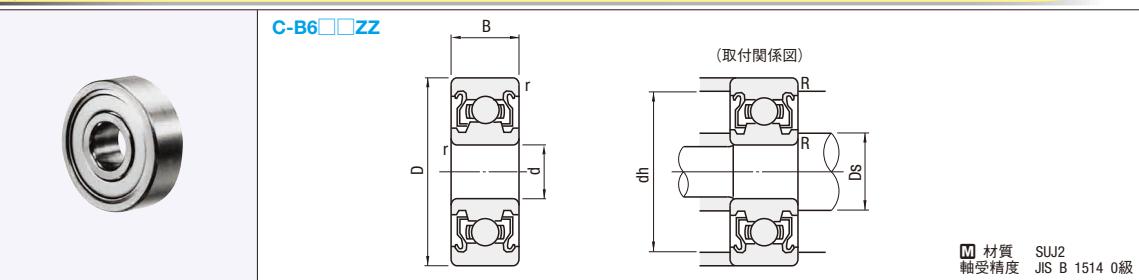

技術データのラジアル軸受(等級0級)の許容差及び許容値を参照願います。P2441

型式	d	D	B	r (min)	◎C-VALUE部品確認ポイント① 基本定格荷重		許容回転数 rpm (参考)	取付関係寸法			質量 (g) (参考)	¥基準単価
					Cr(動)N	Cor(静)N		Ds (min)	dh (max)	R (max)		
C-B682ZZ	2	5	2.3	0.08	146	52	85000	2.7	3.9	0.08	0.17	170
C-B692ZZ		6	3	0.15	270	90	75000	3	4.8	0.15	0.38	175
C-B673ZZ	3	6	2.5	0.1	146	52	71000	3.6	5.4	0.08	0.2	165
C-B683ZZ		7	3	0.1	273	91	63000	3.9	5.8	0.1	0.45	138
C-B693ZZ	4	8	4	0.15	392	125	60000	6.8			0.83	160
C-B603ZZ		9	5	0.15	400	132	56000	4.2	7.8	0.15	1.45	150
C-B623ZZ	4	10	4	0.15	441	153	50000	8.8			1.66	165
C-B674ZZ		7	2.5	0.1	155	62	60000	4.6	6.4	0.08	0.29	165
C-B684ZZ	9	9	4	0.15	448	157	53000	5	7.8	0.1	1.01	175
C-B694ZZ		11	4	0.15	501	193	48000	5.2	9.8	0.15	1.75	175
C-B604ZZ	12	12	5	0.2	670	245	40000	5.6	10.4	0.2	2.29	150
C-B624ZZ		13	5	0.2	910	340	40000	11.4			3.04	150
C-B634ZZ	5	16	6	0.3	938	366	36000	6	14	0.3	5.21	128
C-B												