

ウレタン付カムフォロア  
-ドライバ溝タイプ-

価格改訂

新価格

ウレタン付カムフォロア  
-六角穴付タイプ-

価格改訂

新価格


■特長: カムフォロア外輪にウレタンを焼付しています。

## ■Rタイプ



RoHS10

Type		M材質		A付属品	
シール付	シールなし	ウレタン	カムフォロア	使用雰囲気温度80°C以下 グリース補給穴は頭部のみに加工されています。	
CFRRZ	CFRR	SUJ2	六角ナット1コ(S45C・四三酸化鉄皮膜)		
CFRRZS	CFRRS	ショアA90	SUS440C相当	六角ナット1コ(SUS304)	

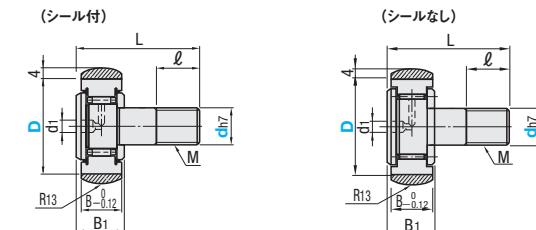


①d12・16は14年度から頭部とねじ部に六角穴がついた規格に変更となりました。新型式は、「カムフォロア規格変更型式置換表」をご参照ください。P1094

## ■フラットタイプ



RoHS10

Type		M材質		A付属品	
シール付	シールなし	ウレタン	カムフォロア	使用雰囲気温度80°C以下 グリース補給穴は頭部のみに加工されています。	
CFRNUZ	CFRNU	SUJ2	六角ナット1コ(S45C・四三酸化鉄皮膜)		
CFRNUZS	—	ショアA90	SUS440C相当	六角ナット1コ(SUS304)	

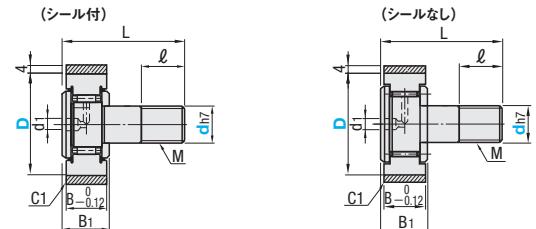

①d12・16は14年度から頭部とねじ部に六角穴がついた規格に変更となりました。新型式は、「カムフォロア規格変更型式置換表」をご参照ください。P1094

Order  
注文例型式 - D Delivery  
CFRNUZ10 - 22 在庫品 翌日出荷 P133ご希望によりPM6:00迄、  
当日出荷受付致します。Price  
価格

数量スライド価格 (①1円未満切り捨て) P133		
数量区分	標準対応 小口	個別対応 大口
数量 1~19	20~34	35~50
値引率 基準単価 5%	10%	お見積り

①表示数量超えはWOSにてご確認ください。

## 【材質特性】

項目	ウレタン	MCナイロン
耐荷重性	△	○
耐磨耗性	○	△
機械的強度	○	○
耐熱性	×	△
耐薬品性	×	○

①MCナイロン(樹脂付カムフォロア)は  
P1091をご覧ください。


■特長: カムフォロア外輪にウレタンを焼付しています。

## ■Rタイプ



RoHS10

Type		M材質		A付属品	
頭部六角穴(d5~10)	頭部ねじ部六角穴(d12~16)	シール付	シールなし	シール付	シールなし
CFRRRA	CFRRRU	CFRAH	CFRTH	SUJ2	六角ナット1コ(S45C・四三酸化鉄皮膜)
CFRRAS	—	CFRSH	CFRTSH	ショアA90	SUS440C相当

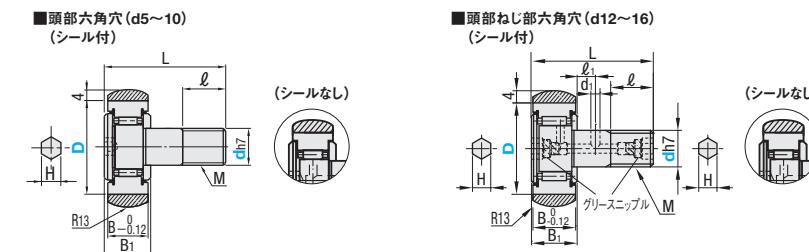


①d12・16は14年度から頭部とねじ部に六角穴がついた規格に変更となりました。新型式は、下記「カムフォロア規格変更型式置換表」をご参照ください。

## ■フラットタイプ



RoHS10

Type		M材質		A付属品	
頭部六角穴(d5~10)	頭部ねじ部六角穴(d12~16)	シール付	シールなし	シール付	シールなし
CFRNUA	CFRNUU	CFTAH	CFTFH	SUJ2	六角ナット1コ(S45C・四三酸化鉄皮膜)
CFRNUAS	—	CFTSH	—	ショアA90	SUS440C相当

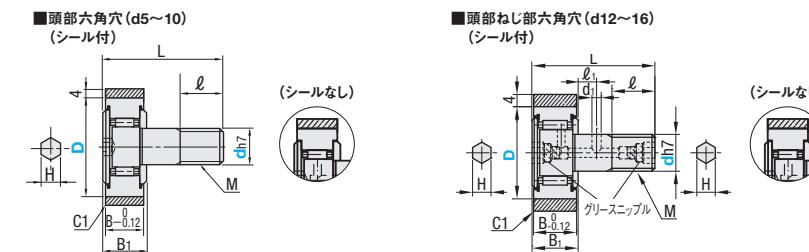

①d12・16は14年度から頭部とねじ部に六角穴がついた規格に変更となりました。新型式は、下記「カムフォロア規格変更型式置換表」をご参照ください。



カムフォロア規格変更型式置換表(d12~16)

種類	旧型式(d12~16)	新型式(d12~16)
CFRRZ	CFRRZ	CFRAH
CFRRZS	CFRRS	CFRSH
CFRR	CFRR	CFRTSH
CFRRZ	CFRRU	CFTAH
CFRRZS	CFRRUAS	CFTSH
CFRR	CFRRU	CFTGH

種類	旧標準タイプ	旧六角穴付タイプ	頭部ねじ部六角穴付タイプ
CFRRZ	CFRRZ	CFRAH	CFRTH
CFRRZS	CFRRS	CFRSH	CFRTSH
CFRR	CFRR	CFRTSH	CFRTSH
CFRRZ	CFRRU	CFTAH	CFTAH
CFRRZS	CFRRUAS	CFTSH	CFTSH
CFRR	CFRRU	CFTGH	CFTGH

種類	標準対応 小口	個別対応 大口
CFRRZ	5%	10%
CFRRZS	—	お見積り

①使用雰囲気温度80°C以下  
②d10以下はグリース補給穴はありません。14  
ペアリング  
ホルダ